

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

Verbindungsleitung KMYZ-9

- Verbindungsleitung für Ventile mit ZC-Magnetspulen (CPE10/CPE14)
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,2 bis 10 m



Allgemeine Technische Daten				
Typ	KMYZ-9-24-...-PUR-B	KMYZ-9-24-M8-...-LED-B	KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B	KMYZ-9-24-AD-0,2-B
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform			
	offenes Kabelende, 2-adrig	Stecker gerade, 3-polig, M8x1	Stecker gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform	Stecker gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform
Schaltstellungsanzeige	LED	LED	LED	–
Zusätzliche Funktionen	Haltestromabsenkung	Haltestromabsenkung	Haltestromabsenkung	–
Nennbetriebsspannung [V DC]	24			
Kabelaufbau [mm ²]	2x0,25			
Kabeldurchmesser [mm]	3,4			
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden			
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2			
Anziehdrehmoment [Nm]	0,25			
Einbaulage	beliebig			
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)			

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

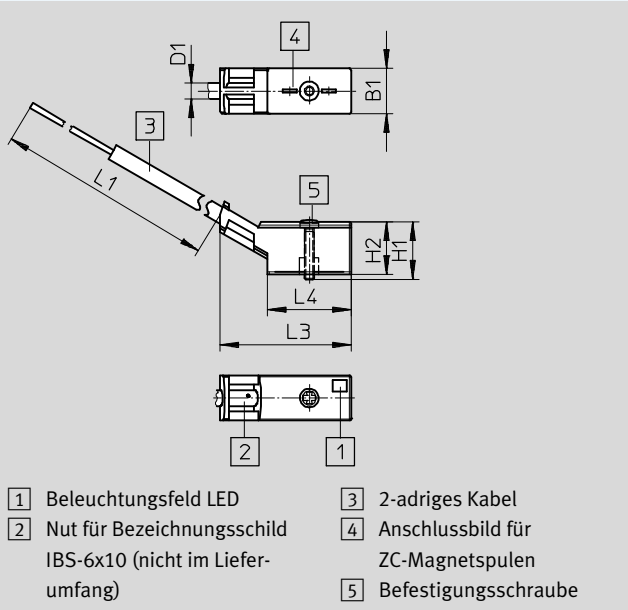
Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


KMYZ-9-24



KMYZ-9-24-M8

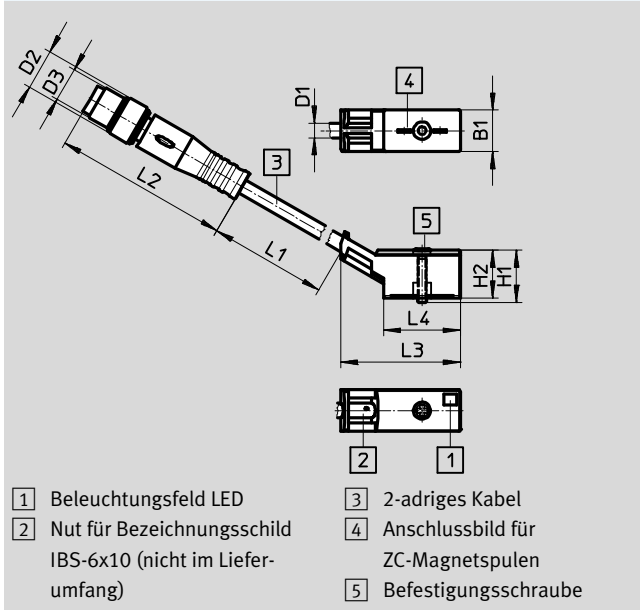




KMYZ-9-24-AD

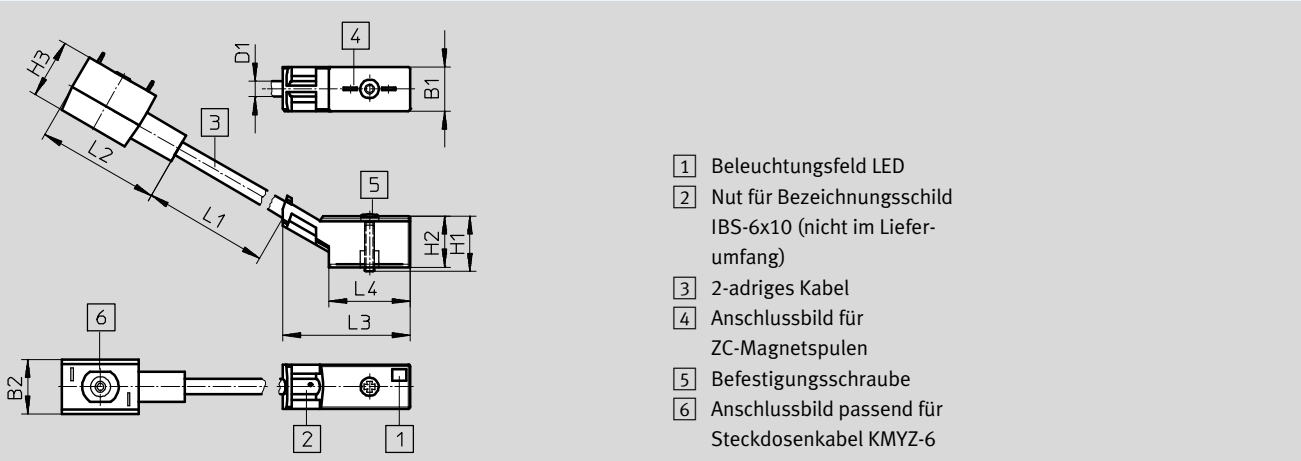


Typ	B1	B2	D1 ·σ·	D2 ·σ·	D3 ·σ·	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B	9,7	-	3,4	-	-	12,25	12,15	-	2500	-	28,1	18
KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B									5000			
KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B									10000			
KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-PUR	9,7	-	3,4	9,7	M8X1	12,25	12,15	-	500	41,1	28,1	18
KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-PUR									2500			
KMYZ-9-24-AD	9,7	12	3,4	-	-	12,25	12,15	13	200	27	28,1	18

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

   Datenblatt

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss	Schaltstellungsanzeige	Gewicht	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	offenes Kabelende, 2-adrig	LED	50 g	2,5 m	193687	KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B
		LED	90 g	5 m	193689	KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B
		LED	170 g	10 m	196063	KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B
	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	LED	18 g	0,5 m	196064	KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B
		LED	54 g	2,5 m	196065	KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B
	Stecker gewinkelt, viereckige Bauform, 2-polig	LED	18 g	0,2 m	530942	KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B
		–	18 g	0,2 m	547449	KMYZ-9-24-AD-0,2-B

 Bestellangaben – Zubehör			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10