


**Vielfachverteiler**  
mit Gewindeanschluß bestehend aus  
**Hohlschraube Typ VT-...**  
und  
**Ringstück Typ LK-...**  
bzw. Typ TK-...

Vielfachverteiler mit 2 bis 6 Abgängen und einer gemeinsamen Luftzuleitung werden aus zwei bzw. drei Ringstücken und einer entsprechenden Hohlschraube nach Wunsch zusammengestellt.

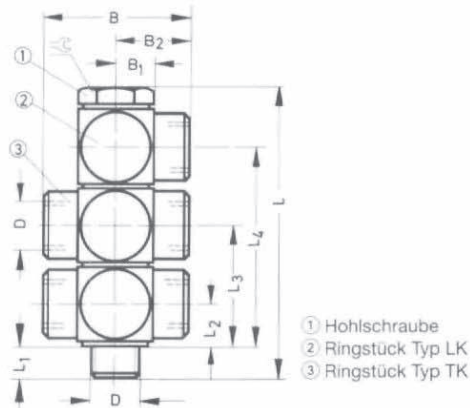

Hohl-schraube Typ	Ring-stücke Typ	An-schluß D	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	⌀
VT-1/8-2	LK-1/8	G 1/8	28	8	15,5	44,8	5,6	9,2	26,0	-	13
	TK-1/8			-	-						
VT-1/8-3	LK-1/8	G 1/8	28	8	15,5	61,2	5,2	-	-	42,8	-
	TK-1/8			-	-						
VT-1/4-2-1/4	LK-1/4	G 1/4	39	10	21	56,5	6,5	11,8	33,2	-	17
	TK-1/4			-	-						
VT-1/4-3-1/4	LK-1/4	G 1/4	39	10	21	77,9	6,5	-	-	54,6	-
	TK-1/4			-	-						
VT-3/8-2-3/8	LK-3/8	G 3/8	43	12,5	24	68,5	7,5	14,3	40,7	-	22
	TK-3/8			-	-						
VT-3/8-3-3/8	LK-3/8	G 3/8	43	12,5	24	94,9	7,5	-	-	67,1	-
	TK-3/8			-	-						

Betriebsmedium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:

geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Zulassung: Germanischer Lloyd (Ringstück LK/TK)

Werkstoff-Hinweis: RoHS konform

Anschluß der Abgänge	Hohlschraube					Ringstücke wahlweise				
	Zu-leitung	Anzahl Ring-stücke	Bestellbezeichnung		Werkstoff	Gewicht kg	Bestellbezeichnung		Werkstoff	Gewicht kg
			Teile-Nr.	Typ			Teile-Nr.	Typ		
G 1/8	G 1/8	2	206 146	VT-1/8-2	Stahl	0,021	9181	LK-1/8	GD-Zn mit 2	0,006
		3	004 596	VT-1/8-3	verzinkt	0,027	9182	TK-1/8	Dichtringen	0,008
G 1/4	G 1/4	2	009 177	VT-1/4-2-1/4	Stahl	0,036	9173	LK-1/4	GD-Zn mit 2	0,015
		3	009 178	VT-1/4-3-1/4	verzinkt	0,044	9174	TK-1/4	Dichtringen	0,020
G 3/8	G 3/8	2	009 179	VT-3/8-2-3/8	Stahl	0,046	9175	LK-3/8	GD-Zn mit 2	0,020
		3	009 180	VT-3/8-3-3/8	verzinkt	0,056	9176	TK-3/8	Dichtringen	0,025