


Soket bağlantılar ASI-KVT

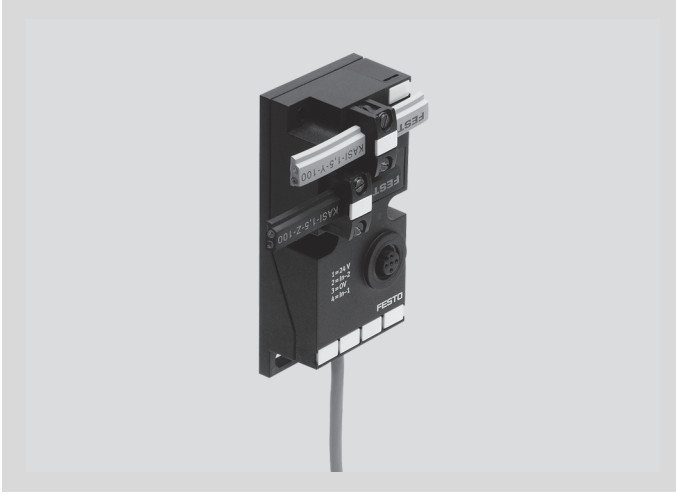

- AS-arayüz flat kablosunu 4 pinli M12 sokete bağlamak için flat kablo dağıtım modülü
- AS-arayüz network'ünü istenilen herhangi bir noktaya dağıtmak için flat kablo dağıtıcı
- Ters polarite koruması

Ek bilgi → Internet: .../asi-kvt

Genel teknik veriler		
Tip		ASI-KVT-FKx2-M12
Bağlantı kesiti	[mm ²]	4x 0,34
AS-arayüz bağlantısı	Bağlantı tipi	AS-arayüz flat kablo soketi (ayrı olarak sipariş edilmelidir)
	Çalışma gerilimi aralığı	[V DC] 26,5 ... 31,6
24 V DC bağlantı	Bağlantı tipi	AS-arayüz flat kablo soketi (ayrı olarak sipariş edilmelidir)
	Çalışma gerilimi aralığı	[V DC] 24 ±%10
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65
Malzemeler	Gövde	Polyamid
	Kablo	Poliüretan
Kablo uzunluğu	[mm]	1,000
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +50
Direkt ve endirekt temasa karşı koruma		PELV (Koruyucu-Ekstra-Düşük Gerilim)

Genel teknik veriler		
Tip		ASI-KVT-FK, ASI-KVT-FK-S
Montaj tipi		İki M2,5 vida
Bağlantı tipi		İzolasyon kaydırmalı teknoloji
Bağlantı kesiti	[mm ²]	1,5
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	60
	[V DC]	75
İzin verilen akım yükü	[A]	3
Koruma sınıfı		IP65
Malzemeler	Gövde	Polyamid
	Kontaktlar	Bronz
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +50

Pin dağılımı – ASI-KVT-FKx2-M12

AS-arayüzü ve ek güç beslemesi

1		1 AS-interface bus 1: + (açık mavi) 2: - (kahverengi)
2		2 Ek güç beslemesi 1: 0 V 2: + 24 V DC

5-pin M12 soket ve kabloda soket

	Pin 1: AS-arayüzü + Pin 2: 0 V (ek besleme) Pin 3: AS-arayüzü - Pin 4: +24 V (ek besleme) Pin 5: Boş
--	--

Sipariş bilgileri

	Versiyon	Sipariş kodu
	AS-arayüz flat kablosunu 4 pinli M12 sokete bağlamak için flat kablo dağıtım modülü	ASI-KVT-FKx2-M12
	Paralel kablo deliği	ASI-KVT-FK
	Simetrik kablo deliği	ASI-KVT-FK-S

