

 
Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – VMPA-...

- Steckdosenkabel für Multipolanschluss (zu Ventilinsel Typ32 MPA)
- einseitig konfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m oder 10 m
- für 8- bzw. 24 Ventilspulen
- Sub-D
- VMPA-KMS2 als schleppketten-taugliche Ausführung



Allgemeine Technische Daten	
Typ	VMPA-...
Befestigungsart	3 Schrauben M3x22
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich [V]	24 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid, glasfaserverstärkt
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
Werkstoff-Info Dichtung	Polyurethan
Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +80
Umgebungstemperatur bewegte Kabelverlegung [°C]	-5 ... +70

Bestellangaben							
	Elektrischer Anschluss	Kabel-aufbau [mm ²]	Werkstoff-Info Kabelmantel	Kabel-Ø [mm]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	Dose 25-polig, Sub-D	10x0,34	Polyvinylchlorid	6,9	2,5	VMPA-KMS1-8-2,5	533 195
		10x0,34	Polyvinylchlorid	6,9	5	VMPA-KMS1-8-5	533 196
		10x0,34	Polyvinylchlorid	6,9	10	VMPA-KMS1-8-10	533 197
		25x0,34	Polyvinylchlorid	11,4	2,5	VMPA-KMS1-24-2,5	533 192
		25x0,34	Polyvinylchlorid	11,4	5	VMPA-KMS1-24-5	533 193
		25x0,34	Polyvinylchlorid	11,4	10	VMPA-KMS1-24-10	533 194
	Dose 25-polig, Sub-D	10x0,25	Polyurethan	7,7	2,5	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533 504
		10x0,25	Polyurethan	7,7	5	VMPA-KMS2-8-5-PUR	533 505
		10x0,25	Polyurethan	7,7	10	VMPA-KMS2-8-10-PUR	533 506
		25x0,25	Polyurethan	10,8	2,5	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533 501
		25x0,25	Polyurethan	10,8	5	VMPA-KMS2-24-5-PUR	533 502
		25x0,25	Polyurethan	10,8	10	VMPA-KMS2-24-10-PUR	533 503


Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – VMPA-...

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

VMPA-...

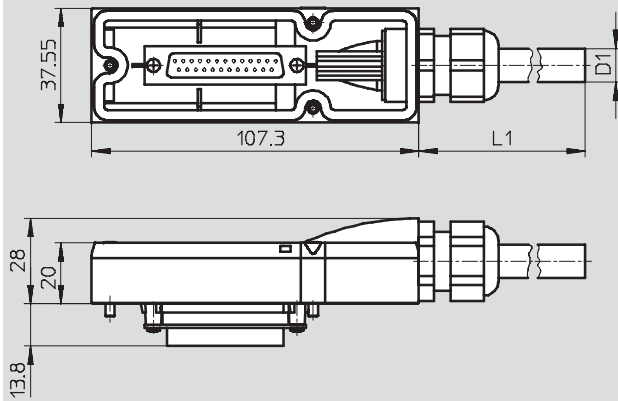

- L1 Länge gemäß Typ
(2,5 m, 5 m oder 10 m)
- D1 Durchmesser gemäß Typ
(6,9 mm, 7,7 mm, 10,8 mm
oder 11,4 mm)

Beschaltung (Blick auf Dose)

VMPA-KMS...-24-...

	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	14	Gelb-Braun
	2	Grün	15	Weiß-Grau
	3	Gelb	16	Grau-Braun
	4	Grau	17	Weiß-Rosa
	5	Rosa	18	Rosa-Braun
	6	Blau	19	Weiß-Blau
	7	Rot	20	Braun-Blau
	8	Violett	21	Weiß-Rot
	9	Grau-Rosa	22	Braun-Rot
	10	Rot-Blau	23	Weiß-Schwarz
	11	Weiß-Grün	24	Braun
	12	Braun-Grün	25	Schwarz
	13	Weiß-Gelb		