

Verbindungsleitung, Sub-D

Datenblatt

FESTO

Verbindungsleitung KMP6

- Verbindungsleitung für Multipolanschluss
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m oder 10 m
- 9-polig, 15-polig, 25-polig oder 26-polig
- Sub-D



| Allgemeine Technische Daten | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ | KMP6-09P-8-... | KMP6-15P-12-... | KMP6-25P-12-... | KMP6-25P-20-... | KMP6-26P-16-... |
| Elektrischer Anschluss | Dose gerade Sub-D 9-polig | Dose gerade Sub-D 15-polig | Dose gerade Sub-D 25-polig | Dose gerade Sub-D 25-polig | Dose gerade Sub-D 26-polig |
| | offenes Kabelende 9-adrig | offenes Kabelende 15-adrig | offenes Kabelende 15-adrig | offenes Kabelende 25-adrig | offenes Kabelende 20-adrig |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung | | | | |
| Einbaulage | beliebig | | | | |
| Betriebsspannungsbereich [V DC] | 0 ... 24 | | | | |
| Strombelastbarkeit [A] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| Kabelaufbau [mm ²] | 8x0,34 | 15x0,34 | 15x0,34 | 20x0,25 | 20x0,25 |
| | 1x0,5 | – | – | 5x0,34 | – |
| Kabeldurchmesser [mm] | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 10,3 | 8,6 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP40 (montiert) | | | | |

| Werkstoffe | |
|---------------|----------------------------|
| Gehäuse | PBT verstärkt |
| Steckkontakte | Kupfer-Legierung vergoldet |
| Kabelmantel | PVC |

| Betriebs- und Umweltbedingungen | |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | –30 ... +80 |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C] | –5 ... +80 |


Verbindungsleitung, Sub-D

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

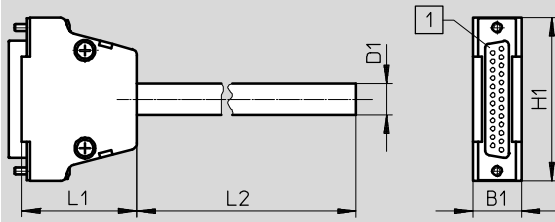

| Typ | 1 | B1 | D1 | H1 | L1 | L2 |
|-----------------|----------------------|----|------|------|------|-------------------------------------------------|
| KMP6-09P-8-... | Dose Sub-D, 9-polig | 16 | 7,6 | 31,2 | 34,5 | Länge gemäß Typ (2,5 m, 5 m oder 10 m) |
| KMP6-15P-12-... | Dose Sub-D, 15-polig | 16 | 8,5 | 40 | 34,5 | |
| KMP6-25P-12-... | Dose Sub-D, 25-polig | 16 | 8,5 | 53,4 | 37,7 | |
| KMP6-25P-20-... | Dose Sub-D, 25-polig | 16 | 10,3 | 53,4 | 37,7 | |
| KMP6-26P-16-... | Dose Sub-D, 26-polig | 16 | 8,6 | 40 | 34,5 | |

Bestellangaben

| Elektrischer Anschluss | Kabelaufbau [mm ²] | Produktgewicht [g] | Kabellänge [m] | Teile-Nr. | Typ |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| Dose Sub-D, 9-polig | 8x0,34 + 1x0,5 | 248 | 2,5 | 531184 | KMP6-09P-8-2,5 |
| | 8x0,34 + 1x0,5 | 454 | 5 | 531185 | KMP6-09P-8-5 |
| | 8x0,34 + 1x0,5 | 864 | 10 | 531186 | KMP6-09P-8-10 |
| Dose Sub-D, 15-polig | 15x0,34 | 293 | 2,5 | 527543 | KMP6-15P-12-2,5 |
| | 15x0,34 | 585 | 5 | 527544 | KMP6-15P-12-5 |
| | 15x0,34 | 1134 | 10 | 527545 | KMP6-15P-12-10 |
| Dose Sub-D, 25-polig | 15x0,34 | 329 | 2,5 | 530049 | KMP6-25P-12-2,5 |
| | 15x0,34 | 590 | 5 | 530050 | KMP6-25P-12-5 |
| | 15x0,34 | 1140 | 10 | 530051 | KMP6-25P-12-10 |
| Dose Sub-D, 25-polig | 20x0,25 + 5x0,34 | 432 | 2,5 | 530046 | KMP6-25P-20-2,5 |
| | 20x0,25 + 5x0,34 | 814 | 5 | 530047 | KMP6-25P-20-5 |
| | 20x0,25 + 5x0,34 | 1600 | 10 | 530048 | KMP6-25P-20-10 |
| Dose Sub-D, 26-polig | 20x0,25 | 280 | 2,5 | 527546 | KMP6-26P-16-2,5 |
| | 20x0,25 | 570 | 5 | 527547 | KMP6-26P-16-5 |
| | 20x0,25 | 1145 | 10 | 527548 | KMP6-26P-16-10 |