


Verbindungsleitung NEBV, für Ventile

Datenblatt

**Verbindungsleitung
NEBV-M8W4L**

- Für CPE10 und CPE14
- Mit Rundstecker
- Kabellängen 2,5 bis 10 m

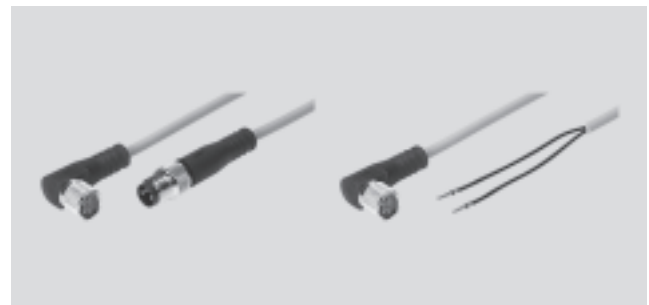

| Allgemeine Technische Daten | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Typ | NEBV-M8W4L-...-LE2 | NEBV-M8W4L-...-M8G3 |
| Elektrischer Anschluss | Dose gewinkelt M8x1, 4-polig | Dose gewinkelt M8x1, 4-polig |
| | Kabel, 2-adrig | Stecker gerade M8x1, 3-polig |
| Betriebsspannungsbereich [V DC] | 20,4 ... 26,4 | |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A] | 3 | |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb | |
| Anziehdrehmoment [Nm] | 0,3 | |
| Kabelaufbau [mm ²] | 2x0,25 | |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3,4 | |
| Aderenden | Aderenhülse | - |
| Entspricht Norm | EN 61076-2-101, ISO 20401 | |
| Leitungseigenschaft | schleppkettentauglich | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 und IP67 (montiert) | |

| Werkstoffe | |
|-------------------|-------------------|
| Gehäuse | TPE-U (PU) |
| Steckkontakte | Messing vergoldet |
| Isolierhülle | PVC |
| Kabelmantel | PUR |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |

| Betriebs- und Umweltbedingungen | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 ... +50 | |
| Min. Kabel-Biegeradius [mm] | 35 | |

| Beschaltung (Blick auf Dose/Stecker) | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----|---------|
| Dose | Pin | Aderfarbe | Pin | Stecker |
| NEBV-M8W4L-...-M8G3 | | | | |
| | 1 | - | 1 | |
| | 2 | - | - | |
| | 3 | braun | 3 | |
| | 4 | blau | 4 | |
| NEBV-M8W4L-...-LE2 | | | | |
| | 1 | - | - | |
| | 2 | - | - | |
| | 3 | schwarz | - | |
| | 4 | schwarz | - | |

Verbindungsleitung NEBV, für Ventile


Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

NEBV-M8W4L-...-LE2

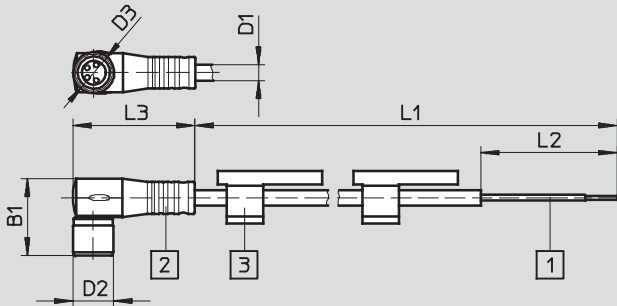

- 1 Offenes Kabelende 2-adrig
- 2 Dose gewinkelt, 4-polig, Gehäuse transparent, mit LED
- 3 Schilderträger



NEBV-M8W4L-...-M8G3

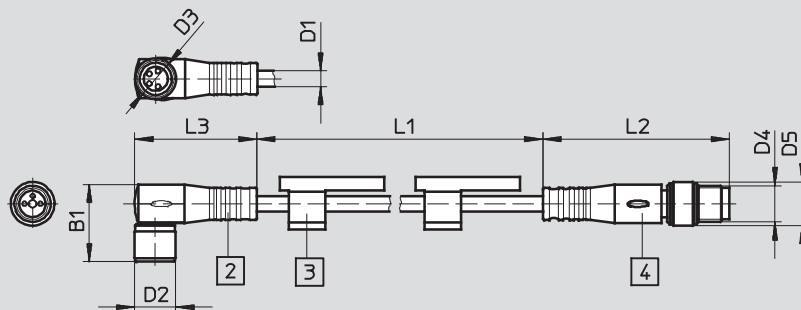

- 2 Dose gewinkelt, 4-polig, Gehäuse transparent, mit LED
- 3 Schilderträger
- 4 Stecker gerade, 3-polig

| | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 |
|-----------------------|----|-----|----|------|------|-----|-------|------|------|
| NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 | 17 | 3,4 | 9 | M8x1 | - | - | 2500 | 50 | 26,9 |
| NEBV-M8W4L-E-5-LE2 | | | | | | | 5000 | | |
| NEBV-M8W4L-E-10-LE2 | | | | | | | 10000 | | |
| NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3 | 17 | 3,3 | 9 | M8x1 | M8x1 | 9,6 | 2500 | 41,1 | 26,9 |
| NEBV-M8W4L-E-5-M8G3 | | | | | | | 5000 | | |
| NEBV-M8W4L-E-10-M8G3 | | | | | | | 10000 | | |

  Bestellangaben

| | Beschreibung | Produktgewicht [g] | Kabellänge [m] | Teile-Nr. | Typ |
|---|--|--------------------|----------------|-----------|-----------------------|
|  | Dose gewinkelt M8x1, 4-polig, Kabel, 2-adrig | 45 | 2,5 | 562471 | NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 |
| | | 85 | 5 | 562472 | NEBV-M8W4L-E-5-LE2 |
| | | 165 | 10 | 562473 | NEBV-M8W4L-E-10-LE2 |
|  | Dose gewinkelt M8x1, 4-polig, Stecker gerade M8x1, 3-polig | 50 | 2,5 | 562468 | NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3 |
| | | 90 | 5 | 562469 | NEBV-M8W4L-E-5-M8G3 |
| | | 170 | 10 | 562470 | NEBV-M8W4L-E-10-M8G3 |