

## Motor sürücüleri SFC-DC



- SLTE tip eksen ve HGPLE tip elektrikli tutucu için sürücü
- Kontrol panelli veya panelsiz
- Koruma sınıfı IP54
- I/O veya fieldbus arayüzleri
- Ücretsiz FCT yazılımıyla kolay konfigürasyon

Ek bilgi → Internet: [.../sfc-dc](http://www.festo.com/sfc-dc)

04

## Ürün gamına genel bakış

Tip	Nominal gerilim [V DC]	Nominal akım [A]	Arayüzler			
			I/O arayüzü	CANopen	Profibus	DeviceNet
SFC-DC	24 ±%10	3	■	■	■	■

## Teknik özellikler

Fieldbus arayüzleri

CANopen

PROFI<sup>®</sup>  
PROCESS FIELD BUSDeviceNet<sup>®</sup>  
CONFORMANCE TESTE

## Teknik özellikler

CAD verilerini indir → [www.festo.com](http://www.festo.com)

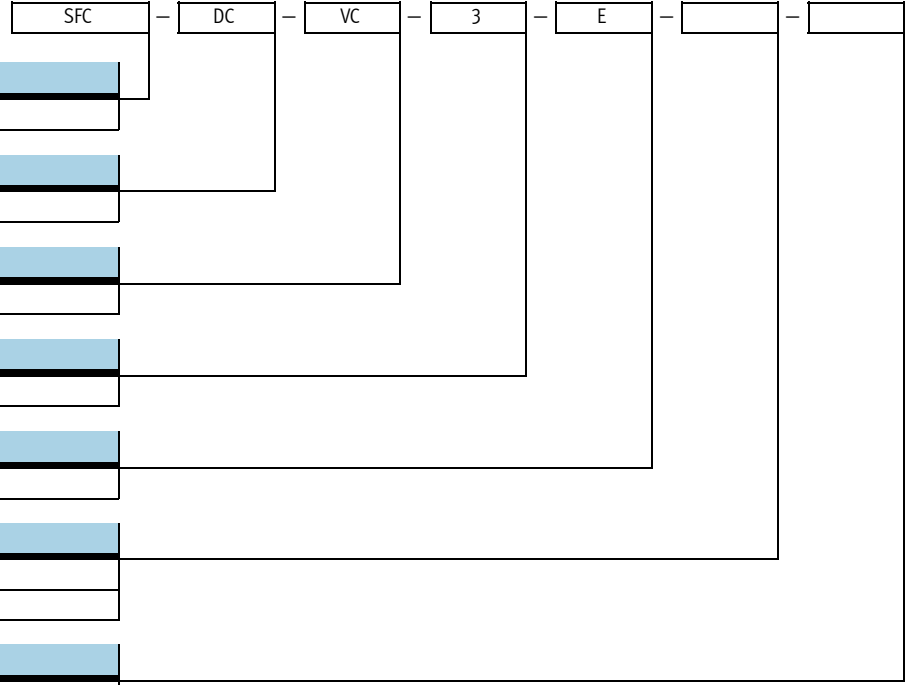
Arayüz	I/O arayüzü	Profibus	CANopen	DeviceNet
Nominal gerilim	[V DC]	24 ±%10		
Nominal akım	[A]	3		
Nominal çıkış gücü	[W]	75		
Pik akımı	[A]	5		
Koruyucu fonksiyon	I <sup>2</sup> t aşırı yük akımı, gerilim			
Arayüz	31 pozisyon seti ve homing için I/O arayüzü	Profibus DP	CANopen	DeviceNet
Haberleşme profili	–	DP-V0/V1; FHPP	DS301, FHPP	FHPP
	–	S7 için hazır fonksiyon blokları	DS301, DSP402	Cihaz tipi 0C <sub>H</sub>

## Çalışma koşulları

Ortam sıcaklığı	[°C]	0 ... +40
Koruma sınıfı		IP54
Sertifikasyon		C imi

## Motor sürücüler SFC-DC

## Sipariş kodu

 
 
 
 


 

 

 
 
 
 
## Sipariş örneği:

SFC-DC-VC-3-E-H2-IO

SFC motor sürücüsü - DC motor - giriş gerilimi 24 V DC - nominal akım 3 A - ölçüm enkoderi - entegre kontrol paneli - I/O arayüzü

## Motor sürücüler SFC-DC

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu	Sipariş kodu
<b>Besleme kablosu</b>		
	2,5 m	KPWR-MC-1-SUB-15HC-2.5
	5 m	KPWR-MC-1-SUB-15HC-5
	10 m	KPWR-MC-1-SUB-15HC-10
<b>Motor kablosu</b>		
	2,5 m	KMTR-DC-SUB-15-M12-2.5
	5 m	KMTR-DC-SUB-15-M12-5
	10 m	KMTR-DC-SUB-15-M12-10
<b>Kontrol kablosu</b>		
	2,5 m	KES-MC-1-SUB-15-2.5
	5 m	KES-MC-1-SUB-15-5
	10 m	KES-MC-1-SUB-15-10
<b>Programlama kablosu</b>		
	2,5 m	KDI-MC-M8-SUB-9-2.5

Sipariş bilgileri	
	Sipariş kodu
<b>Profibus soketi</b>	
	FBS-SUB-9-GS-DP-B
<b>Profibus için bus bağlantı adaptörü</b>	
	FBA-2-M12-5POL-RK
<b>CANopen ve DeviceNet soketi</b>	
	FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
<b>CANopen ve DeviceNet için bus bağlantı adaptörü</b>	
	FBA-2-M12-5POL
	FBA-1-SL-5POL
	FBSD-KL-2X5POL
<b>Merkezi destek</b>	
	MUP-8/12
<b>Dokümantasyon ve yazılım</b>	
	Sipariş bilgileri → Internet: p.be-sfc-dc

