


# Axialbausätze EAMM-A

**FESTO**

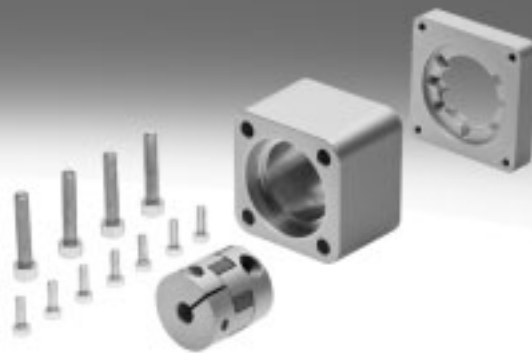

Festo Kernprogramm  
Deckt 80% ihrer Automatisierungsaufgaben ab

Weltweit:  
Stark:  
Einfach:

Immer lagerhaltig  
Festo Qualität zum attraktiven Preis  
Erleichterte Beschaffung und Lagerhaltung



In 24 h versandbereit ab Festo Werk  
Weltweit in 13 Service Centern auf Lager  
Mehr als 2200 Produkte




In höchstens 5 Tagen versandbereit ab Festo Werk  
Weltweit in 4 Service Centern für Sie montiert  
Bis zu  $6 \times 10^{12}$  Varianten pro Produktfamilie

Schauen Sie  
nach dem  
Stern!

# Axialbausätze EAMM-A

Typenschlüssel

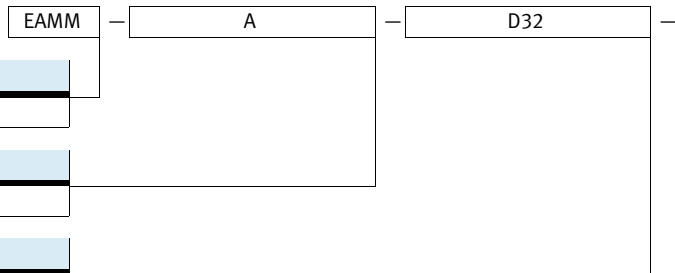

Typ	
EAMM	Motoranbausatz

Motoranordnung	
A	axial

Schnittstelle Achsmechanik	
D19	EGSL-35
D32	ESBF-32, EGSL-45, ERMB-20, EHMB-20
D32-35A	ERMB-20, EHMB-20
D40	ESBF-40, EGSL-55, ERMB-25, EHMB-25
D50	ESBF-50
D60	ESBF-63, EGSL-75, ERMB-32, EHMB-32
D80	ESBF-80
D100	ESBF-100
E20	DGE-18-...-SP
E32	DGE-25-...-SP
E48	DGE-40-...-SP
E72	DGE-63-...-SP
F28	DGEA-18
F30	DGE-25-...-ZR
F32	DGEA-25
F37	DGE-25-...-ZR-RF
F40	DGE-40-...-ZR, DGEA-40
F47	DGE-40-...-ZR-RF
F62	DGE-63-...-ZR
F80	DGE-63-...-ZR-RF
G13	DGE-8-...-ZR
G16	DGE-12-...-ZR
G19	DGE-18-...-ZR
L27	EGC-50-...-TB
L38	EGC-70-...-TB
L48	EGC-80-...-TB
L62	EGC-120-...-TB
L95	EGC-185-...-TB
M43	EGC-HD-125-...-TB
M48	EGC-HD-160-...-TB
M80	EGC-HD-220-...-TB
N38	ELGA-TB-...-70
N48	ELGA-TB-...-80, ELCC-TB-KF-60/70
N80	ELGA-TB-...-120, ELCC-TB-KF-90
L95	ELGA-TB-...-150, ELCC-TB-KF-110
P3-28D	EGSK-15
P4-28B	EGSK-20/EGSP-20
P5-28B	EGSK-26/EGSP-26
P6-38A	EGSK-33
P8-38A	EGSK-46, EGSP-33
P10-38A	EGSP-46
R27	ELGG-...-35, ELGR-...-35
R38	ELGG-...-45, ELGR-...-45
R48	ELGG-...-55, ELGR-...-55
S38	EGC-70-...-BS, EGC-HD-125-...-BS, ELGA-BS-...-70
S48	EGC-80-...-BS, EGC-HD-160-...-BS, ELGA-BS-...-80
S62	EGC-120-...-BS, EGC-HD-220-...-BS, ELGA-BS-...-120
S95	EGC-185-...-BS, ELGA-BS-...-150

# Axialbausätze EAMM-A

Typenschlüssel

FESTO



## Schnittstelle Motor

40P	Servomotor EMME-AS-40
60P	Servomotor EMMT-AS-60, EMME-AS-60
80P	Servomotor EMME-AS-80
40A	Servomotor EMMS-AS-40
55A	Servomotor EMMS-AS-55
70A	Servomotor EMMS-AS-70
100A	Servomotor EMME-AS-100, EMMS-AS-100
140A	Servomotor EMMS-AS-140
190A	Servomotor EMMS-AS-190
28A	Schrittmotor EMMS-ST-28
42A	Schrittmotor EMMS-ST-42
57A	Schrittmotor EMMS-ST-57
87A	Schrittmotor EMMS-ST-87
67A	Integrierter Antrieb EMCA-EC-67
40G	Getriebe EMGA-40, EMGC-40
60G	Getriebe EMGA-60-...-SAS/SST
60H	Getriebe EMGA-60-...-EAS, EMGC-60
80G	Getriebe EMGA-80-...
120G	Getriebe EMGA-120-...-SAS
160G	Getriebe EMGA-160-...-SAS

## Generations-Kennzeichen

-	1. Generation/Basisausführung
G2	2. Generation/optimierte Gehäusegeometrie


## Sonderausführung

S1	Schutzart IP65
----	----------------

# Axialbausätze EAMM-A

Typenschlüssel

FESTO

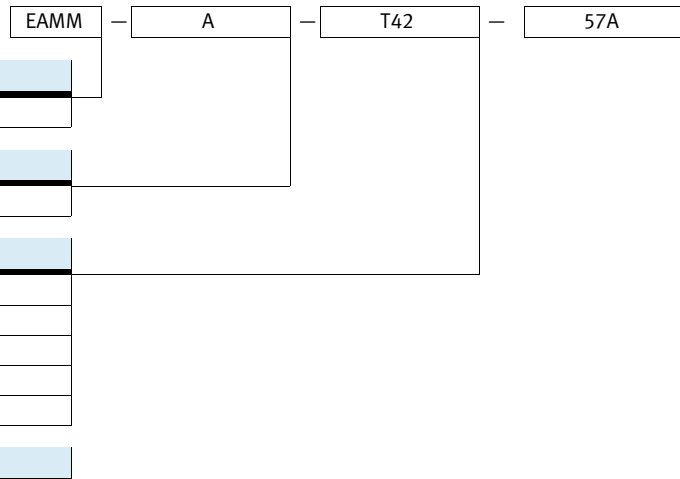

Typ	
EAMM	Motoranbausatz

Motoranordnung	
A	axial

Schnittstelle Achsmechanik	
V20	EGSC-25
V25	EGSC-32, ELGC-BS-32
V32	EGSC-45, ELGC-BS-45, ELGC-TB-45
T42	EGSC-60, ELGC-BS-60, ELGC-TB-60
T46	ELGC-BS-80, ELGC-TB-80

Schnittstelle Motor	
40P	Servomotor EMME-AS-40
60P	Servomotor EMMT-AS-60, EMME-AS-60
80P	Servomotor EMME-AS-80
100A	Servomotor EMME-AS-100, EMMS-AS-100
28A	Schrittmotor EMMS-ST-28
42A	Schrittmotor EMMS-ST-42
57A	Schrittmotor EMMS-ST-57
87A	Schrittmotor EMMS-ST-87

## Projektierungstool für elektrische Antriebe




Ausgewählte Kombinationen mit Hilfe des Projektierungstools "PositioningDrives" prüfen. Um die Mechanik nicht zu überlasten, muss bei einigen Kombinationen der Strom über den Motorcontroller begrenzt werden.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse DGE-ZR

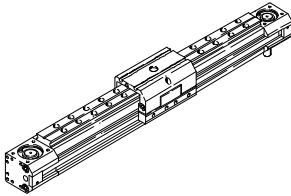

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-8-...-ZR</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550921	EAMM-A-G13-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550922	EAMM-A-G13-42A
<b>DGE-12-...-ZR</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550923	EAMM-A-G16-40A
EMMS-AS-55-...	550925	EAMM-A-G16-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550924	EAMM-A-G16-42A
<b>DGE-18-...-ZR</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550926	EAMM-A-G19-40A
EMMS-AS-55-...	550927	EAMM-A-G19-55A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1454259	EAMM-A-G19-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1454259	EAMM-A-G19-40G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550928	EAMM-A-G19-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1454259	EAMM-A-G19-40G
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454260	EAMM-A-G19-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1454259	EAMM-A-G19-40G

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-25-...-ZR</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	550929	EAMM-A-F30-55A
EMMS-AS-70-...	550932	EAMM-A-F30-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1454254	EAMM-A-F30-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1454254	EAMM-A-F30-40G
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	550931	EAMM-A-F30-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454255	EAMM-A-F30-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454255	EAMM-A-F30-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	550931	EAMM-A-F30-60G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550930	EAMM-A-F30-57A
EMMS-ST-87-...	550933	EAMM-A-F30-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1454254	EAMM-A-F30-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	550931	EAMM-A-F30-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1454254	EAMM-A-F30-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1454255	EAMM-A-F30-60H


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse DGE-ZR

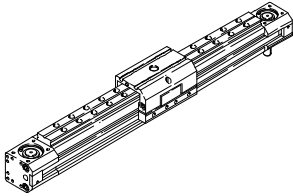

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-25-...-ZR-RF</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	550942	EAMM-A-F37-55A
EMMS-AS-70-...	550945	EAMM-A-F37-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1454257	EAMM-A-F37-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1454257	EAMM-A-F37-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMS-AS-55-...	550944	EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1454258	EAMM-A-F37-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1454258	EAMM-A-F37-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	550944	EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550943	EAMM-A-F37-57A
EMMS-ST-87-...	550946	EAMM-A-F37-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1454257	EAMM-A-F37-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	550944	EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454257	EAMM-A-F37-40G
EMGC-40-...		
EMCA-EC-67-...	1454258	EAMM-A-F37-60H
EMGC-60-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-40-...-ZR</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	550934	EAMM-A-F40-70A
EMME-AS-100-...	550937	EAMM-A-F40-100A
EMMS-AS-100-...	550937	EAMM-A-F40-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550936	EAMM-A-F40-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
<b>DGE-40-...-ZR-RF</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	550949	EAMM-A-F47-100A
EMMS-AS-100-...	550949	EAMM-A-F47-100A
EMMS-AS-140-...	550950	EAMM-A-F47-140A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550948	EAMM-A-F47-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse DGE-ZR

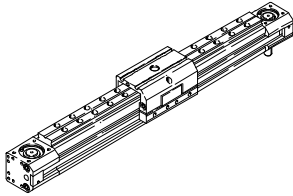

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-63-...-ZR</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	550939	EAMM-A-F62-100A
EMMS-AS-100-...	550939	EAMM-A-F62-100A
EMMS-AS-140-...	550941	EAMM-A-F62-140A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMME-AS-100-...	550940	EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550940	EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	550940	EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-63-...-ZR-RF</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	550952	EAMM-A-F80-100A
EMMS-AS-100-...	550952	EAMM-A-F80-100A
EMMS-AS-140-...	550954	EAMM-A-F80-140A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMME-AS-100-...	550953	EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550953	EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	550953	EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		
EMMS-AS-140-...	550955	EAMM-A-F80-160G
EMGA-160-P-G...-SAS-140		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse DGE-SP

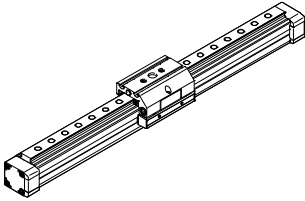

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-18</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550961	EAMM-A-E20-40A
EMMS-AS-55-...	550963	EAMM-A-E20-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550962	EAMM-A-E20-42A
<b>DGE-25</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550964	EAMM-A-E32-40A
EMMS-AS-55-...	550965	EAMM-A-E32-55A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1454247	EAMM-A-E32-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1454247	EAMM-A-E32-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550966	EAMM-A-E32-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1454247	EAMM-A-E32-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454246	EAMM-A-E32-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454247	EAMM-A-E32-40G
EMGC-40-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-40</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	550969	EAMM-A-E48-55A
EMMS-AS-70-...	550971	EAMM-A-E48-44A-70A
EMME-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
EMMS-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMT-AS-60-...	1454249	EAMM-A-E48-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1454249	EAMM-A-E48-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550970	EAMM-A-E48-57A
EMMS-ST-87-...	550972	EAMM-A-E48-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGC-40-...		
EMCA-EC-67-...	1454249	EAMM-A-E48-60H
EMGC-60-...		


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse DGE-SP

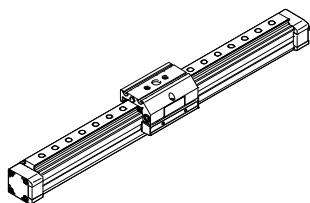

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>DGE-63</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMS-AS-70-...</b>	<b>550975</b>	<b>EAMM-A-E72-70A</b>
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>550978</b>	<b>EAMM-A-E72-100A</b>
<b>EMMS-AS-100-...</b>	<b>550978</b>	<b>EAMM-A-E72-100A</b>
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMMS-AS-55-...</b>	<b>550974</b>	<b>EAMM-A-E72-60G</b>
<b>EMGA-60-P-G...-SAS-55</b>		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>1454250</b>	<b>EAMM-A-E72-60H</b>
<b>EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>		
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>1454250</b>	<b>EAMM-A-E72-60H</b>
<b>EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>		
<b>EMMS-AS-70-...</b>	<b>550974</b>	<b>EAMM-A-E72-60G</b>
<b>EMGA-60-P-G...-SAS-70</b>		
<b>EMMS-AS-70-...</b>	<b>550976</b>	<b>EAMM-A-E72-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-70</b>		
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>550976</b>	<b>EAMM-A-E72-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>550976</b>	<b>EAMM-A-E72-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-100-...</b>	<b>550976</b>	<b>EAMM-A-E72-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>		
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>550977</b>	<b>EAMM-A-E72-87A</b>
mit Schrittmotor und Getriebe		
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>550974</b>	<b>EAMM-A-E72-60G</b>
<b>EMGA-60-P-G...-SST-57</b>		
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>550976</b>	<b>EAMM-A-E72-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SST-87</b>		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
<b>EMCA-EC-67-...</b>	<b>1454250</b>	<b>EAMM-A-E72-60H</b>
<b>EMGC-60-...</b>		


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

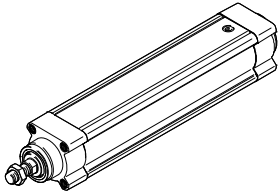

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-32</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	★ 1976465	EAMM-A-D32-40P
	2207372	EAMM-A-D32-40P-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
	1322178	EAMM-A-D32-40A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
	1322180	EAMM-A-D32-55A-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
	2234020	EAMM-A-D32-60P-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
	2234020	EAMM-A-D32-60P-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-55-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	2946759	EAMM-A-D32-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70	2946759	EAMM-A-D32-60G-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-A-G...-40P	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-32</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
	1322179	EAMM-A-D32-42A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-57-...	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
	1322181	EAMM-A-D32-57A-S1 <sup>2)</sup>
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-57-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2946759	EAMM-A-D32-60G-S1 <sup>2)</sup>
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454239	EAMM-A-D32-67A
	2256397	EAMM-A-D32-67A-S1 <sup>2)</sup>
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGC-40-...	2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMCA-EC-67-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGC-60-...	2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>

- Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- Mit Schutzart IP65

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

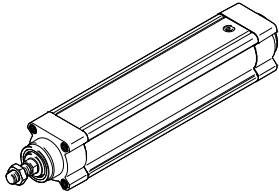

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-40</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
	1322182	EAMM-A-D40-55A-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
	2151519	EAMM-A-D40-60P-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
	2151519	EAMM-A-D40-60P-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
	1322185	EAMM-A-D40-70A-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>3)</sup>
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>3)</sup>
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-55-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	2256409	EAMM-A-D40-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70	2256409	EAMM-A-D40-60G-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>3)</sup>
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-40</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
	1322183	EAMM-A-D40-57A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-87-...	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
	1322186	EAMM-A-D40-87A-S1 <sup>2)</sup>
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>3)</sup>
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-57-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2256409	EAMM-A-D40-60G-S1 <sup>2)</sup>
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454243	EAMM-A-D40-67A
	2256695	EAMM-A-D40-67A-S1 <sup>2)</sup>
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>3)</sup>
	2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
	2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>

- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- 2) Mit Schutzart IP65
- 3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm


- ★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
- ☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

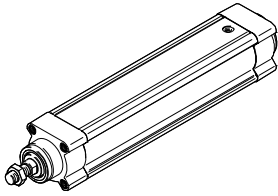

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-50</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	2733783	EAMM-A-D50-70A
	2734287	EAMM-A-D50-70A-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	★ 2733785	EAMM-A-D50-80P
	2734289	EAMM-A-D50-80P-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	★ 2733784	EAMM-A-D50-100A
	2734288	EAMM-A-D50-100A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	★ 2733784	EAMM-A-D50-100A
	2734288	EAMM-A-D50-100A-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	2733786	EAMM-A-D50-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	2734290	EAMM-A-D50-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	2733796	EAMM-A-D50-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	2733796	EAMM-A-D50-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	2733786	EAMM-A-D50-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70	2734290	EAMM-A-D50-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	2733796	EAMM-A-D50-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	2733796	EAMM-A-D50-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-A-G...-80P	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-A-G...-100A	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-50</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 2733781	EAMM-A-D50-87A
	2734286	EAMM-A-D50-87A-S1 <sup>2)</sup>
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	2733786	EAMM-A-D50-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2734290	EAMM-A-D50-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-87-...	2733787	EAMM-A-D50-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	2733796	EAMM-A-D50-60H
EMGC-60-...	2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 <sup>2)</sup>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Schutzart IP65

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

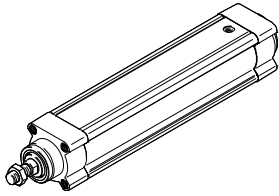

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-63</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
	2256699	EAMM-A-D60-70A-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
	2218564	EAMM-A-D60-80P-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
	2256700	EAMM-A-D60-100A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
	2256700	EAMM-A-D60-100A-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>3)</sup>
	2256698	EAMM-A-D60-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60	2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>3)</sup>
EMGA-60-P-G...-SAS-70	2256698	EAMM-A-D60-60G-S1 <sup>2)</sup>
	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-A-G...-60P	2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-A-G...-80P	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-A-G...-100A	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-63</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
	1322188	EAMM-A-D60-87A-S1 <sup>2)</sup>
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>3)</sup>
	2256698	EAMM-A-D60-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-87-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 <sup>2)</sup>
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454245	EAMM-A-D60-80H
EMGC-60-...	2256697	EAMM-A-D60-80H-S1 <sup>2)</sup>

- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- 2) Mit Schutzart IP65
- 3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

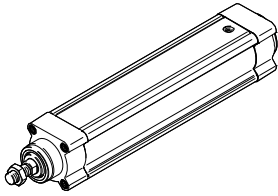

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-80</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	1589665	EAMM-A-D80-100A
	1600673	EAMM-A-D80-100A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	1589665	EAMM-A-D80-100A
	1600673	EAMM-A-D80-100A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-140-...	1588299	EAMM-A-D80-140A
	1600674	EAMM-A-D80-140A-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-80-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-80-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-A-G...-80P	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMME-AS-100-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-A-G...-100A	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	2946763	EAMM-A-D80-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 <sup>2)</sup>

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-100</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	3356796	EAMM-A-D100-100A
	3356931	EAMM-A-D100-100A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	3356796	EAMM-A-D100-100A
	3356931	EAMM-A-D100-100A-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-140-...	1588349	EAMM-A-D100-140A
	1600675	EAMM-A-D100-140A-S1 <sup>2)</sup>
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-100-...	2449341	EAMM-A-D100-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100	2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-100-...	2449341	EAMM-A-D100-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100	2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-140-...	2449341	EAMM-A-D100-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140	2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 <sup>2)</sup>


- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- 2) Mit Schutzart IP65

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

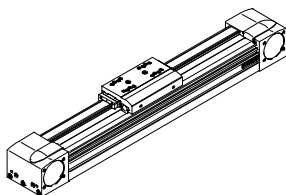

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-50</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	557975	EAMM-A-L27-55A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 560678	EAMM-A-L27-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454261	EAMM-A-L27-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
<b>EGC-70</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	3683331	EAMM-A-L38-55A
EMMT-AS-60-...	★ 2037246	EAMM-A-L38-60P
EMME-AS-60-...	★ 2037246	EAMM-A-L38-60P
EMMS-AS-70-...	557979	EAMM-A-L38-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	★ 557978	EAMM-A-L38-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456610	EAMM-A-L38-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456610	EAMM-A-L38-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	★ 557978	EAMM-A-L38-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456610	EAMM-A-L38-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456610	EAMM-A-L38-60H

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-70</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 560679	EAMM-A-L38-57A
EMMS-ST-87-...	★ 560680	EAMM-A-L38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	★ 557978	EAMM-A-L38-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456610	EAMM-A-L38-60H
<b>EGC-80</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	557982	EAMM-A-L48-70A
EMME-AS-80-...	★ 2042616	EAMM-A-L48-80P
EMME-AS-100-...	557984	EAMM-A-L48-100A
EMMS-AS-100-...	557984	EAMM-A-L48-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	★ 557983	EAMM-A-L48-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456611	EAMM-A-L48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456611	EAMM-A-L48-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	★ 557983	EAMM-A-L48-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456611	EAMM-A-L48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456611	EAMM-A-L48-60H
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 560683	EAMM-A-L48-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	★ 557983	EAMM-A-L48-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456611	EAMM-A-L48-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

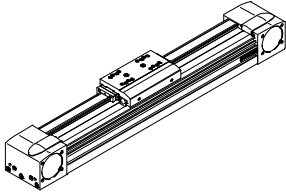

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-120</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	★ 557988	EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-100-...	★ 557988	EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-140-...	557990	EAMM-A-L62-140A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-80-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-A-G...-100A		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	★ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-185</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-140-...	3657226	EAMM-A-L95-140A-G2
EMMS-AS-190-...	3659562	EAMM-A-L95-190A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMME-AS-100-...	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMGA-120-P-G...-SAS-140		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-80-...	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-A-G...-100A		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk




# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

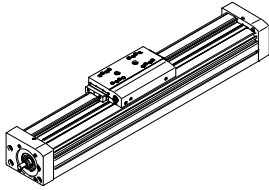

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-70</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
EMMS-AS-40-...	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
EMMS-AS-55-...	3637967	EAMM-A-S38-55A-G2
EMMT-AS-60-...	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
EMME-AS-60-...	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-A-G...-40P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMS-ST-57-...	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1456638	EAMM-A-S38-67A-G2
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGC-40-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-80</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
EMMT-AS-60-...	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
EMME-AS-60-...	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
EMMS-AS-70-...	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMS-AS-55-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-A-G...-40P		
EMMT-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
EMMS-ST-87-...	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGC-40		
EMCA-EC-67-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGC-60-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

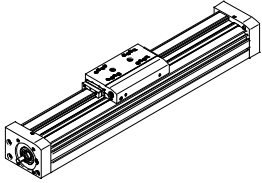

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-120</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMME-AS-80-...	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
EMME-AS-100-...	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-100-...	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-140-...	3637969	EAMM-A-S62-140A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-80-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-A-G...-100A		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SST-57		
EMMS-ST-87-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SST-87		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGC-60-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-185</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-AS-100-...	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-AS-140-...	3637954	EAMM-A-S95-140A-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB...

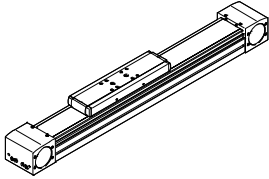

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-70</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1202331	EAMM-A-N38-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	★ 1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456616	EAMM-A-N38-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456616	EAMM-A-N38-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	★ 1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1456616	EAMM-A-N38-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456616	EAMM-A-N38-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 3324111	EAMM-A-N38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	★ 1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456616	EAMM-A-N38-60H
EMGC-60-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-80</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	1201894	EAMM-A-N48-100A
EMMS-AS-100-...	1201894	EAMM-A-N48-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	★ 1972527	EAMM-A-N48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	★ 1972527	EAMM-A-N48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-80-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-A-G...-100A		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	★ 1972527	EAMM-A-N48-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
EMMS-ST-87-...	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMGC-60-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB...

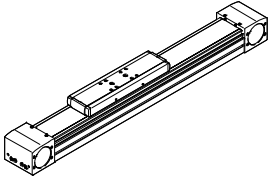

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-120</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMS-AS-140-...</b>	<b>1201691</b>	<b>EAMM-A-N80-140A</b>
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMMS-AS-70-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-70</b>		
<b>EMME-AS-80-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-100-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	★ 1201695	<b>EAMM-A-N80-120G</b>
<b>EMGA-120-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-100-...</b>	★ 1201695	<b>EAMM-A-N80-120G</b>
<b>EMGA-120-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-140-...</b>	★ 1201695	<b>EAMM-A-N80-120G</b>
<b>EMGA-120-P-G...-SAS-140</b>		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
<b>EMME-AS-80-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-A-G...-80P</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-A-G...-100A</b>		
mit Schrittmotor und Getriebe		
<b>EMMS-ST-87-...</b>	★ 2372096	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SST-87</b>		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-150</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMS-AS-140-...</b>	<b>3657226</b>	<b>EAMM-A-L95-140A-G2</b>
<b>EMMS-AS-190-...</b>	<b>3659562</b>	<b>EAMM-A-L95-190A-G2</b>
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMMS-AS-70-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-70</b>		
<b>EMME-AS-80-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-100-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	★ 3659941	<b>EAMM-A-L95-120G-G2</b>
<b>EMGA-120-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-100-...</b>	★ 3659941	<b>EAMM-A-L95-120G-G2</b>
<b>EMGA-120-P-G...-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-140-...</b>	★ 3659941	<b>EAMM-A-L95-120G-G2</b>
<b>EMGA-120-P-G...-SAS-140</b>		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
<b>EMME-AS-80-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-A-G...-80P</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-A-G...-100A</b>		
mit Schrittmotor und Getriebe		
<b>EMMS-ST-87-...</b>	3660191	<b>EAMM-A-L95-80G2</b>
<b>EMGA-80-P-G...-SST-87</b>		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS...

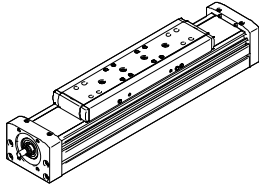

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS...-70</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
EMMS-AS-40-...	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
EMMS-AS-55-...	3637967	EAMM-A-S38-55A-G2
EMMT-AS-60-...	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
EMME-AS-60-...	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-A-G...-40P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMS-ST-57-...	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1456638	EAMM-A-S38-67A-G2
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGC-40-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS...-80</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
EMMT-AS-60-...	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
EMME-AS-60-...	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
EMMS-AS-70-...	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMS-AS-55-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-A-G...-40P		
EMMT-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
EMMS-ST-87-...	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGC-40		
EMCA-EC-67-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGC-60-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS...

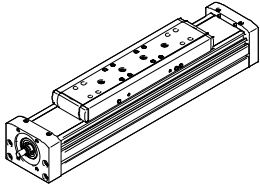

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS...-120</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMME-AS-80-...	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
EMME-AS-100-...	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-100-...	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-140-...	3637969	EAMM-A-S62-140A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-80-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-A-G...-100A		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SST-57		
EMMS-ST-87-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SST-87		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGC-60-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS...-150</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-100-...	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-AS-100-...	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-AS-140-...	3637954	EAMM-A-S95-140A-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm


★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGC-TB...

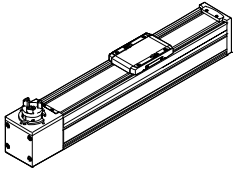

Motor <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGC-TB-...-45</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-40-...</b>	<b>4595742</b>	<b>EAMM-A-V32-40P</b>
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4608750</b>	<b>EAMM-A-V32-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4608750</b>	<b>EAMM-A-V32-60P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-42-...</b>	<b>4281142</b>	<b>EAMM-A-V32-42A</b>
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>4597016</b>	<b>EAMM-A-V32-57A</b>
<b>ELGC-TB-...-60</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4133487</b>	<b>EAMM-A-T42-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4133487</b>	<b>EAMM-A-T42-60P</b>
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>4623788</b>	<b>EAMM-A-T42-80P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>4327034</b>	<b>EAMM-A-T42-57A</b>
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>4610008</b>	<b>EAMM-A-T42-87A</b>
<b>ELGC-TB-...-80</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4824833</b>	<b>EAMM-A-T46-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4824833</b>	<b>EAMM-A-T46-60P</b>
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>4624170</b>	<b>EAMM-A-T46-80P</b>
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>4624227</b>	<b>EAMM-A-T46-100A</b>
<b>EMMS-AS-100-...</b>	<b>4624227</b>	<b>EAMM-A-T46-100A</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>4048771</b>	<b>EAMM-A-T46-87A</b>


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGC-BS-...

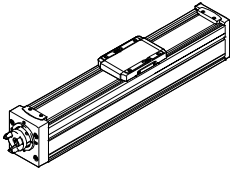

Motor <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGC-BS-...-32</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-40-...</b>	<b>4491059</b>	<b>EAMM-A-V25-40P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-42-...</b>	<b>4582608</b>	<b>EAMM-A-V25-42A</b>
<b>ELGC-BS-...-45</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-40-...</b>	<b>4595742</b>	<b>EAMM-A-V32-40P</b>
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4608750</b>	<b>EAMM-A-V32-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4608750</b>	<b>EAMM-A-V32-60P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-42-...</b>	<b>4281142</b>	<b>EAMM-A-V32-42A</b>
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>4597016</b>	<b>EAMM-A-V32-57A</b>
<b>ELGC-BS-...-60</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4133487</b>	<b>EAMM-A-T42-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4133487</b>	<b>EAMM-A-T42-60P</b>
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>4623788</b>	<b>EAMM-A-T42-80P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>4327034</b>	<b>EAMM-A-T42-57A</b>
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>4610008</b>	<b>EAMM-A-T42-87A</b>
<b>ELGC-BS-...-80</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4824833</b>	<b>EAMM-A-T46-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4824833</b>	<b>EAMM-A-T46-60P</b>
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>4624170</b>	<b>EAMM-A-T46-80P</b>
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>4624227</b>	<b>EAMM-A-T46-100A</b>
<b>EMMS-AS-100-...</b>	<b>4624227</b>	<b>EAMM-A-T46-100A</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>4048771</b>	<b>EAMM-A-T46-87A</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.




# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

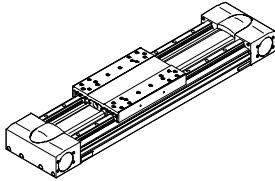

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-125</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	1190076	EAMM-A-M43-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456612	EAMM-A-M43-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456612	EAMM-A-M43-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	1190076	EAMM-A-M43-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456612	EAMM-A-M43-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456612	EAMM-A-M43-60H
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	1190076	EAMM-A-M43-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456612	EAMM-A-M43-60H

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-160</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-80-P-G...-SAS-70	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMMS-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	1190421	EAMM-A-M48-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	1190421	EAMM-A-M48-80G
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	1190421	EAMM-A-M48-80G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456614	EAMM-A-M48-60H
<b>EGC-HD-220</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	1190774	EAMM-A-M80-120G
EMMS-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	1190774	EAMM-A-M80-120G
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	1190774	EAMM-A-M80-120G


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

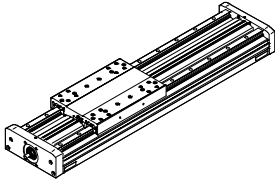

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-125</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
EMMS-AS-40-...	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
EMMS-AS-55-...	3637967	EAMM-A-S38-55A-G2
EMMT-AS-60-...	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
EMME-AS-60-...	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-A-G...-40P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMS-ST-57-...	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1456638	EAMM-A-S38-67A-G2
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
EMGC-40-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-160</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
EMMT-AS-60-...	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
EMME-AS-60-...	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
EMMS-AS-70-...	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMS-AS-55-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-A-G...-40P		
EMMT-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
EMMS-ST-87-...	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMGC-40-...		
EMCA-EC-67-...	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
EMGC-60-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

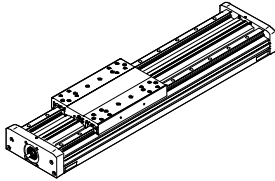

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-220</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMME-AS-80-...	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
EMME-AS-100-...	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-100-...	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-140-...	★ 3637969	EAMM-A-S62-140A-G2
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-80-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-A-G...-100A		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G...-SST-57		
EMMS-ST-87-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SST-87		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGC-60-...		
EMCA-EC-67-...	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGC-80-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse ELCC-TB-...

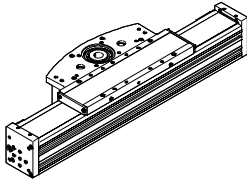

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELCC-TB-KF-60</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>8063592</b>	<b>EAMM-A-N48-80P</b>
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>1456618</b>	<b>EAMM-A-N48-60H</b>
<b>EMGA-60-P-G3-EAS-60</b>		
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>1456618</b>	<b>EAMM-A-N48-60H</b>
<b>EMGA-60-P-G3-EAS-60</b>		
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>1258793</b>	<b>EAMM-A-N48-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G3-EAS-80</b>		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>1456618</b>	<b>EAMM-A-N48-60H</b>
<b>EMGA-60-A-G3-60P</b>		
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>1456618</b>	<b>EAMM-A-N48-60H</b>
<b>EMGA-60-A-G3-60P</b>		
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>1258793</b>	<b>EAMM-A-N48-80G</b>
<b>EMGA-80-A-G3-80P</b>		
<b>ELCC-TB-KF-70</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>1201894</b>	<b>EAMM-A-N48-100A</b>
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>1258793</b>	<b>EAMM-A-N48-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G3-EAS-80</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>1258793</b>	<b>EAMM-A-N48-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G3-SAS-100</b>		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>1258793</b>	<b>EAMM-A-N48-80G</b>
<b>EMGA-80-A-G3-80P</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>1258793</b>	<b>EAMM-A-N48-80G</b>
<b>EMGA-80-A-G3-100A</b>		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELCC-TB-KF-90</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMS-AS-140-...</b>	<b>1201691</b>	<b>EAMM-A-N80-140A</b>
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>2372096</b>	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G3-SAS-100</b>		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>2372096</b>	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-P-G5-SAS-100</b>		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>2372096</b>	<b>EAMM-A-N80-80G</b>
<b>EMGA-80-A-...-100A</b>		
<b>ELCC-TB-KF-110</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>3660191</b>	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-P-G5-SAS-100</b>		
<b>EMMS-AS-140-...</b>	<b>3659941</b>	<b>EAMM-A-L95-120G-G2</b>
<b>EMGA-120-P-G3-SAS-140</b>		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
<b>EMME-AS-100-...</b>	<b>3660191</b>	<b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>
<b>EMGA-80-A-G3-100A</b>		


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

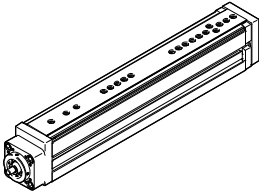

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-35</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	1981953	EAMM-A-D19-40P
EMMS-AS-40-...	1199152	EAMM-A-D19-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1081659	EAMM-A-D19-28A
EMMS-ST-42-...	1087642	EAMM-A-D19-42A

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-45</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	★ 1976465	EAMM-A-D32-40P
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
EMMT-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
EMME-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMS-AS-55-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-A-G...-40P		
EMMT-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454239	EAMM-A-D32-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGC-40-...		
EMCA-EC-67-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGC-60-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

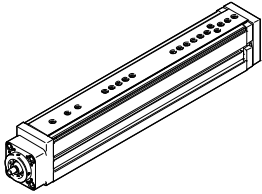

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-55</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMMT-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
EMME-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-55-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-A-G...-40P	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
EMMS-ST-87-...	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-57-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454243	EAMM-A-D40-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGC-40-...	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMCA-EC-67-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGC-60-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-75</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMME-AS-80-...	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
EMME-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
EMMS-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-A-G...-60P		
EMME-AS-80-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-A-G...-80P		
EMME-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-A-G...-100A		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-87-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454245	EAMM-A-D60-80H
EMGC-60-...		

- Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm


★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSC

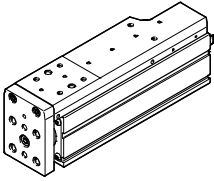

Motor <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSC-25</b>		
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-28-...</b>	<b>4505258</b>	<b>EAMM-A-V20-28A</b>
<b>EGSC-32</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-40-...</b>	<b>4491059</b>	<b>EAMM-A-V25-40P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-42-...</b>	<b>4582608</b>	<b>EAMM-A-V25-42A</b>
<b>EGSC-45</b>		
mit Servomotor		
<b>EMME-AS-40-...</b>	<b>4595742</b>	<b>EAMM-A-V32-40P</b>
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4608750</b>	<b>EAMM-A-V32-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4608750</b>	<b>EAMM-A-V32-60P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-42-...</b>	<b>4281142</b>	<b>EAMM-A-V32-42A</b>
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>4597016</b>	<b>EAMM-A-V32-57A</b>
<b>EGSC-60</b>		
mit Servomotor		
<b>EMMT-AS-60-...</b>	<b>4133487</b>	<b>EAMM-A-T42-60P</b>
<b>EMME-AS-60-...</b>	<b>4133487</b>	<b>EAMM-A-T42-60P</b>
<b>EMME-AS-80-...</b>	<b>4623788</b>	<b>EAMM-A-T42-80P</b>
mit Schrittmotor		
<b>EMMS-ST-57-...</b>	<b>4327034</b>	<b>EAMM-A-T42-57A</b>
<b>EMMS-ST-87-...</b>	<b>4610008</b>	<b>EAMM-A-T42-87A</b>


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektroschlitten EGSK, EGSP

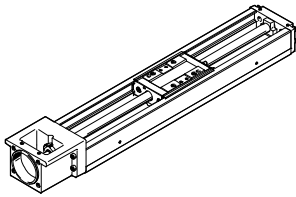

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSK-15</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	1982886	EAMM-A-P3-28D-40P
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1703478	EAMM-A-P3-28D-28A
<b>EGSK-20/EGSP-20</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	1983071	EAMM-A-P4-28B-40P
EMMS-AS-40-...	562637	EAMM-A-P4-28B-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1731466	EAMM-A-P4-28B-28A
EMMS-ST-42-...	562636	EAMM-A-P4-28B-42A
<b>EGSK-26/EGSP-26</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	1983122	EAMM-A-P5-28B-40P
EMMS-AS-40-...	562641	EAMM-A-P5-28B-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1731474	EAMM-A-P5-28B-28A
EMMS-ST-42-...	562640	EAMM-A-P5-28B-42A
<b>EGSK-33</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	1983450	EAMM-A-P6-38A-40P
EMMS-AS-40-...	562646	EAMM-A-P6-38A-40A
EMMS-AS-55-...	562647	EAMM-A-P6-38A-55A
EMMT-AS-60-...	2264375	EAMM-A-P6-38A-60P
EMME-AS-60-...	2264375	EAMM-A-P6-38A-60P
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	562644	EAMM-A-P6-38A-42A
EMMS-ST-57-...	562645	EAMM-A-P6-38A-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	2297641	EAMM-A-P6-38A-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
EMGC-40-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>EGSK-46/EGSP-33</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	1986292	EAMM-A-P8-38A-40P
EMMS-AS-40-...	562652	EAMM-A-P8-38A-40A
EMMS-AS-55-...	562653	EAMM-A-P8-38A-55A
EMMT-AS-60-...	1987308	EAMM-A-P8-38A-60P
EMME-AS-60-...	1987308	EAMM-A-P8-38A-60P
EMMS-AS-70-...	564996	EAMM-A-P8-38A-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	562650	EAMM-A-P8-38A-42A
EMMS-ST-57-...	562651	EAMM-A-P8-38A-57A
EMMS-ST-87-...	564998	EAMM-A-P8-38A-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	2297643	EAMM-A-P8-38A-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
EMGC-40-...		
<b>EGSP-46</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	562659	EAMM-A-P10-38A-55A
EMMT-AS-60-...	2036017	EAMM-A-P10-38A-60P
EMME-AS-60-...	2036017	EAMM-A-P10-38A-60P
EMMS-AS-70-...	564997	EAMM-A-P10-38A-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	2297648	EAMM-A-P10-38A-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	2297648	EAMM-A-P10-38A-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	562658	EAMM-A-P10-38A-57A
EMMS-ST-87-...	564999	EAMM-A-P10-38A-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	2297648	EAMM-A-P10-38A-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	2297644	EAMM-A-P10-38A-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	2297648	EAMM-A-P10-38A-40G
EMGC-40-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.




# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse DGEA

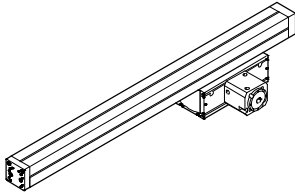

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
	Teile-Nr.	Typ
<b>DGEA-18</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1454251	EAMM-A-F28-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1454251	EAMM-A-F28-40G
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	550957	EAMM-A-F28-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454252	EAMM-A-F28-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454252	EAMM-A-F28-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	550957	EAMM-A-F28-60G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550956	EAMM-A-F28-57A
EMMS-ST-87-...	550958	EAMM-A-F28-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1454251	EAMM-A-F28-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	550957	EAMM-A-F28-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1454251	EAMM-A-F28-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1454252	EAMM-A-F28-60H

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
	Teile-Nr.	Typ
<b>DGEA-25</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	550959	EAMM-A-F32-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454256	EAMM-A-F32-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454256	EAMM-A-F32-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	550959	EAMM-A-F32-60G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550960	EAMM-A-F32-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	550959	EAMM-A-F32-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1454256	EAMM-A-F32-60H
<b>DGEA-40</b>		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-... EMGA-80-P-G...-SAS-70	550935	EAMM-A-F40-80G
EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	550935	EAMM-A-F40-80G
EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	550935	EAMM-A-F40-80G
EMMS-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	550935	EAMM-A-F40-80G
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	550935	EAMM-A-F40-80G


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGG

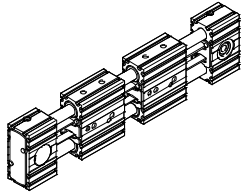

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGG-35</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	1133400	EAMM-A-R27-55A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1456622	EAMM-A-R27-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	☆ 1133403	EAMM-A-R27-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1456619	EAMM-A-R27-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1456622	EAMM-A-R27-40G
<b>ELGG-45</b>		
mit Servomotor		
EMMT-AS-60-...	☆ 2224996	EAMM-A-R38-60P
EMME-AS-60-...	☆ 2224996	EAMM-A-R38-60P
EMMS-AS-70-...	1133401	EAMM-A-R38-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	2310075	EAMM-A-R38-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456630	EAMM-A-R38-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456630	EAMM-A-R38-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	2310075	EAMM-A-R38-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456630	EAMM-A-R38-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456630	EAMM-A-R38-60H

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGG-45</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	☆ 1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	☆ 1133404	EAMM-A-R38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	2310075	EAMM-A-R38-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456630	EAMM-A-R38-60H
<b>ELGG-55</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMME-AS-80-...	☆ 2225090	EAMM-A-R48-80P
EMMS-AS-100-...	☆ 1133402	EAMM-A-R48-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	2374780	EAMM-A-R48-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456633	EAMM-A-R48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456633	EAMM-A-R48-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	2374780	EAMM-A-R48-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456633	EAMM-A-R48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456633	EAMM-A-R48-60H
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	☆ 1133405	EAMM-A-R48-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	2374780	EAMM-A-R48-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456633	EAMM-A-R48-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

☆ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGR

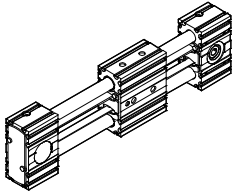

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGR-35</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	1133400	EAMM-A-R27-55A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1456622	EAMM-A-R27-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 1133403	EAMM-A-R27-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1456619	EAMM-A-R27-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1456622	EAMM-A-R27-40G
<b>ELGR-45</b>		
mit Servomotor		
EMMT-AS-60-...	★ 2224996	EAMM-A-R38-60P
EMME-AS-60-...	★ 2224996	EAMM-A-R38-60P
EMMS-AS-70-...	1133401	EAMM-A-R38-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	2310075	EAMM-A-R38-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456630	EAMM-A-R38-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456630	EAMM-A-R38-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	2310075	EAMM-A-R38-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456630	EAMM-A-R38-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456630	EAMM-A-R38-60H

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ELGR-45</b>		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	★ 1133404	EAMM-A-R38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	2310075	EAMM-A-R38-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456630	EAMM-A-R38-60H
<b>ELGR-55</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMME-AS-80-...	★ 2225090	EAMM-A-R48-80P
EMMS-AS-100-...	★ 1133402	EAMM-A-R48-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	2374780	EAMM-A-R48-60G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456633	EAMM-A-R48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1456633	EAMM-A-R48-60H
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	2374780	EAMM-A-R48-60G
mit Servomotor und Winkelgetriebe		
EMMT-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456633	EAMM-A-R48-60H
EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	1456633	EAMM-A-R48-60H
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 1133405	EAMM-A-R48-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	2374780	EAMM-A-R48-60G
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1456633	EAMM-A-R48-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB

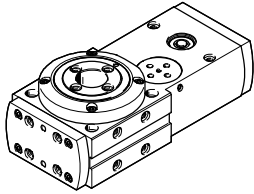

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ERMB-20</b>		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	2207441	EAMM-A-D32-35A-40P
EMMS-AS-40-...	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
EMMT-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
EMME-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EMMS-AS-55-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454239	EAMM-A-D32-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGC-40-...		
EMCA-EC-67-...	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGC-60-...		

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ERMB-25</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMMT-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
EMME-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
mit Servomotor und Getriebe		
EMME-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-55-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
EMMS-ST-87-...	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-42-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EMMS-ST-57-...	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
mit Integrierter Antrieb		
EMCA-EC-67-...	1454243	EAMM-A-D40-67A
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGC-40-...	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMCA-EC-67-...	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGC-60-...		

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB

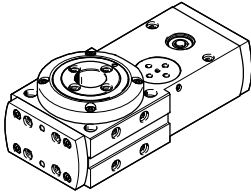

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
<b>ERMB-32</b>		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMME-AS-80-...	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
EMME-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
EMMS-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMT-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMME-AS-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60		
EMMS-AS-70-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-70-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	★ 560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>
EMMS-ST-87-...	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
mit Integrierter Antrieb und Getriebe		
EMCA-EC-67-...	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMGC-60-...		

- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.  
 2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Dreh-Hubmodul EHMB

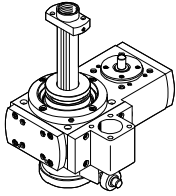

Für Drehbewegung Motor/Getriebe <sup>1)</sup>		Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ	
<b>EHMB-20</b>			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	2207441	EAMM-A-D32-35A-40P	
EMMS-AS-40-...	560281	EAMM-A-D32-35A-40A	
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A	
EMMT-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P	
EMME-AS-60-...	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P	
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G	
EMGA-40-P-G...-EAS-40			
EMMS-AS-40-...	1454238	EAMM-A-D32-40G	
EMGA-40-P-G...-SAS-40			
EMMS-AS-55-...	2946758	EAMM-A-D32-60G	
EMGA-60-P-G...-SAS-55			
EMMT-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H	
EMGA-60-P-G...-EAS-60			
EMME-AS-60-...	2946760	EAMM-A-D32-60H	
EMGA-60-P-G...-EAS-60			
EMMS-AS-70-...	2946758	EAMM-A-D32-60G	
EMGA-60-P-G...-SAS-70			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-...	★ 543148	EAMM-A-D32-42A	
EMMS-ST-57-...	★ 550980	EAMM-A-D32-57A	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-...	1454238	EAMM-A-D32-40G	
EMGA-40-P-G...-SST-42			
EMMS-ST-57-...	2946758	EAMM-A-D32-60G	
EMGA-60-P-G...-SST-57			
mit Integrierter Antrieb			
EMCA-EC-67-...	1454239	EAMM-A-D32-67A	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	1454238	EAMM-A-D32-40G	
EMGC-40-...			
EMCA-EC-67-...	2946760	EAMM-A-D32-60H	
EMGC-60-...			

Für Drehbewegung Motor/Getriebe <sup>1)</sup>		Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ	
<b>EHMB-25</b>			
mit Servomotor			
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A	
EMMT-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P	
EMME-AS-60-...	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P	
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A	
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G	
EMGA-40-P-G...-EAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>	
EMMS-AS-40-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G	
EMGA-40-P-G...-SAS-40	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>	
EMMS-AS-55-...	2256400	EAMM-A-D40-60G	
EMGA-60-P-G...-SAS-55			
EMMT-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H	
EMGA-60-P-G...-EAS-60			
EMME-AS-60-...	1454242	EAMM-A-D40-60H	
EMGA-60-P-G...-EAS-60			
EMMS-AS-70-...	2256400	EAMM-A-D40-60G	
EMGA-60-P-G...-SAS-70			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	★ 543154	EAMM-A-D40-57A	
EMMS-ST-87-...	★ 550982	EAMM-A-D40-87A	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G	
EMGA-40-P-G...-SST-42			
EMMS-ST-57-...	2256400	EAMM-A-D40-60G	
EMGA-60-P-G...-SST-57			
mit Integrierter Antrieb			
EMCA-EC-67-...	1454243	EAMM-A-D40-67A	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	★ 560282	EAMM-A-D40-40G	
EMGC-40-...	2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>	
EMCA-EC-67-...	1454242	EAMM-A-D40-60H	
EMGC-60-...			

- Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Dreh-Hubmodul EHMB

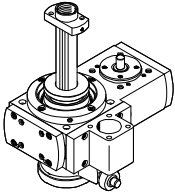

Für Drehbewegung		Axialbausatz	
Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Teile-Nr.	Typ	
<b>EHMB-32</b>			
mit Servomotor			
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A	
EMME-AS-80-...	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P	
EMME-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A	
EMMS-AS-100-...	★ 550983	EAMM-A-D60-100A	
mit Servomotor und Getriebe			
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	★ 560283	EAMM-A-D60-60G	
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454245	EAMM-A-D60-60H	
EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	1454245	EAMM-A-D60-60H	
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	★ 560283 2256696	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>	
EMMS-AS-70-... EMGA-80-P-G...-SAS-70	1499402	EAMM-A-D60-80G	
EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	1499402	EAMM-A-D60-80G	
EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	1499402	EAMM-A-D60-80G	
EMMS-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	1499402	EAMM-A-D60-80G	
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	★ 543162	EAMM-A-D60-87A	
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	★ 560283 2256696	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>2)</sup>	
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	1499402	EAMM-A-D60-80G	
mit Integrierter Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	1454245	EAMM-A-D60-60H	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 80 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk


# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

Werkstoff:

Kupplungsgehäuse, Kupplungs-  
naben, Motorflansch: Aluminium

Schrauben: Stahl, verzinkt

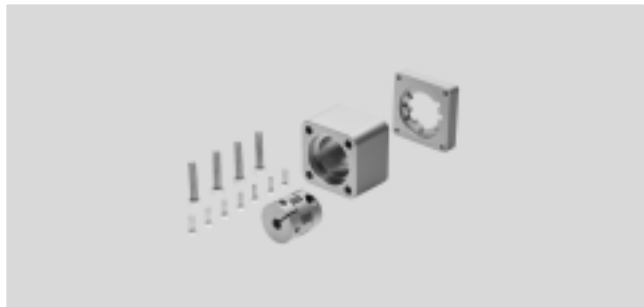

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-D19-28A	EGSL	1,1	0,28	10000	80	54
EAMM-A-D19-40A	EGSL	1,1	0,28	10000	110	
EAMM-A-D19-40P	EGSL	1,1	0,28	10000	110	
EAMM-A-D19-42A	EGSL	1,1	0,28	10000	130	
EAMM-A-D32-40A	EGSL, ESBF	1,1	0,28	10000	130	
EAMM-A-D32-40G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-D32-40P	EGSL, ESBF	1,1	0,28	10000	160	
EAMM-A-D32-35A-40A	EHMB, ERMB	4	5,87	8000	220	
EAMM-A-D32-35A-40P	EHMB, ERMB	4	5,87	8000	160	
EAMM-A-D32-42A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	1,1	0,28	10000	140	
EAMM-A-D32-55A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	260	
EAMM-A-D32-57A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	270	
EAMM-A-D32-60G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	540	
EAMM-A-D32-60H	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	540	
EAMM-A-D32-60P	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	410	
EAMM-A-D32-67A	EGSL, ESBF	6,5	5,87	8000	410	
EAMM-A-D40-40G	EGSL, EHMB, ERMB	8	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-40G-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	450	
EAMM-A-D40-55A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-57A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-60G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-D40-60H	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-D40-60P	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	430	
EAMM-A-D40-67A	EGSL, ESBF	12,5	5,87	8000	440	
EAMM-A-D40-70A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	410	
EAMM-A-D40-87A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	530	
EAMM-A-D50-60G	ESBF	17	34,8	6000	570	
EAMM-A-D50-60H	ESBF	17	34,8	6000	570	
EAMM-A-D50-70A	ESBF	12	34,8	6000	740	
EAMM-A-D50-80G	ESBF	17	34,8	6000	1190	
EAMM-A-D50-80P	ESBF	14	34,8	6000	890	
EAMM-A-D50-87A	ESBF	12	34,8	6000	860	
EAMM-A-D50-100A	ESBF	14	34,8	6000	1140	



# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-D60-60G	EGSL, EHMB, ERMB,	12	34,8	6000	830	54
EAMM-A-D60-60G-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6000	1350	
EAMM-A-D60-60H	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1250	
EAMM-A-D60-70A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6000	750	
EAMM-A-D60-80G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1350	
EAMM-A-D60-80P	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	14	34,8	6000	1040	
EAMM-A-D60-87A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6000	890	
EAMM-A-D60-100A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	14	34,8	6000	1170	
EAMM-A-D80-80G	ESBF	60	128	5500	1990	
EAMM-A-D80-100A	ESBF	60	128	5500	2030	
EAMM-A-D80-140A	ESBF	60	128	5500	2920	
EAMM-A-D100-100A	ESBF	60	128	5500	2450	
EAMM-A-D100-120G	ESBF	143	280	4500	3520	
EAMM-A-D100-140A	ESBF	143	280	4500	3460	
EAMM-A-E20-40A	DGE-SP	1	0,13	12000	80	50
EAMM-A-E20-42A	DGE-S	1	0,13	12000	100	
EAMM-A-E20-55A	DGE-SP	1	0,13	12000	140	
EAMM-A-E32-40A	DGE-SP	7,5	6,1	8000	250	
EAMM-A-E32-40G	DGE-SP	7,5	6,1	8000	290	
EAMM-A-E32-55A	DGE-SP	7,5	6,1	8000	280	
EAMM-A-E32-57A	DGE-SP	7,5	6,1	8000	290	
EAMM-A-E48-40G	DGE-SP	8,8	6,1	8000	550	
EAMM-A-E48-44A-70A	DGE-SP	9,2	6,1	8000	600	
EAMM-A-E48-55A	DGE-SP	8,5	6,1	8000	530	
EAMM-A-E48-57A	DGE-SP	7,5	6,1	8000	540	
EAMM-A-E48-60H	DGE-SP	17	42,3	6500	920	
EAMM-A-E48-67A	DGE-SP	17	42,3	6500	900	
EAMM-A-E48-87A	DGE-SP	17	42,3	6500	1500	
EAMM-A-E48-100A	DGE-SP	17	42,3	6500	1280	
EAMM-A-E72-60G	DGE-SP	17	42,3	6500	3190	
EAMM-A-E72-60H	DGE-SP	17	42,3	6500	2590	
EAMM-A-E72-70A	DGE-SP	17	42,3	6500	2370	
EAMM-A-E72-80G	DGE-SP	17	42,3	6500	3190	
EAMM-A-E72-87A	DGE-SP	17	42,3	6500	3040	
EAMM-A-E72-100A	DGE-SP	17	42,3	6500	3240	
EAMM-A-F28-40G	DGEA	8,2	6,1	8000	280	52
EAMM-A-F28-57A	DGEA	7,5	6,1	8000	280	
EAMM-A-F28-60G	DGEA	8,2	6,1	8000	350	
EAMM-A-F28-60H	DGEA	8,2	6,1	8000	370	
EAMM-A-F28-87A	DGEA	8,2	6,1	8000	450	

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-F30-40G	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	280	46
EAMM-A-F30-55A	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	270	
EAMM-A-F30-57A	DGE-ZR	7,5	6,1	8000	280	
EAMM-A-F30-60G	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	410	
EAMM-A-F30-60H	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	370	
EAMM-A-F30-70A	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	330	
EAMM-A-F30-87A	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	440	
EAMM-A-F32-60G	DGEA	17	42,3	6500	920	52
EAMM-A-F32-60H	DGEA	17	42,3	6500	810	
EAMM-A-F32-87A	DGEA	17	42,3	6500	770	
EAMM-A-F37-40G	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	280	46
EAMM-A-F37-55A	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	270	
EAMM-A-F37-57A	DGE-ZR	7,5	6,1	8000	270	
EAMM-A-F37-60G	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	350	
EAMM-A-F37-60H	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	370	
EAMM-A-F37-70A	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	330	
EAMM-A-F37-87A	DGE-ZR	8,2	6,1	8000	480	
EAMM-A-F40-70A	DGE-ZR	17	42,3	6500	640	
EAMM-A-F40-80G	DGE-ZR, DGEA	17	42,3	6500	890	
EAMM-A-F40-87A	DGE-ZR	17	42,3	6500	790	
EAMM-A-F40-100A	DGE-ZR	17	42,3	6500	940	
EAMM-A-F47-80G	DGE-ZR	17	42,3	6500	1000	
EAMM-A-F47-87A	DGE-ZR	17	42,3	6500	780	
EAMM-A-F47-100A	DGE-ZR	17	42,3	6500	1010	
EAMM-A-F47-140A	DGE-ZR	17	42,3	6500	1930	
EAMM-A-F62-80G	DGE-ZR	85	417	4500	2760	
EAMM-A-F62-100A	DGE-ZR	85	417	4500	2540	
EAMM-A-F62-120G	DGE-ZR	92	417	4500	2480	
EAMM-A-F62-140A	DGE-ZR	92	417	4500	2780	
EAMM-A-F80-80G	DGE-ZR	85	417	4500	2810	
EAMM-A-F80-100A	DGE-ZR	85	417	4500	2560	
EAMM-A-F80-120G	DGE-ZR	92	417	4500	2730	
EAMM-A-F80-140A	DGE-ZR	92	417	4500	2640	
EAMM-A-F80-160G	DGE-ZR	92	417	4500	5240	
EAMM-A-G13-40A	DGE-ZR	1	0,13	12000	80	
EAMM-A-G13-42A	DGE-ZR	1	0,13	12000	90	
EAMM-A-G16-40A	DGE-ZR	1	0,13	12000	80	
EAMM-A-G16-42A	DGE-ZR	1	0,13	12000	120	
EAMM-A-G16-55A	DGE-ZR	1	0,13	12000	140	
EAMM-A-G19-40A	DGE-ZR	1,5	0,47	8000	160	
EAMM-A-G19-40G	DGE-ZR	1,5	0,47	8000	190	
EAMM-A-G19-55A	DGE-ZR	1,5	0,47	8000	190	
EAMM-A-G19-57A	DGE-ZR	1,5	0,47	8000	200	
EAMM-A-G19-67A	DGE-ZR	1,5	0,47	8000	290	

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-L27-40G	EGC-TB	2	0,445	10000	180	62
EAMM-A-L27-55A	EGC-TB	2	0,445	10000	220	
EAMM-A-L27-57A	EGC-TB	1,6	0,355	10000	180	
EAMM-A-L27-67A	EGC-TB	2	0,445	10000	290	
EAMM-A-L38-55A	EGC-TB	4,4	0,445	8000	210	
EAMM-A-L38-57A	EGC-TB	3,6	3,2	8000	220	
EAMM-A-L38-60G	EGC-TB	4,4	3,2	8000	350	
EAMM-A-L38-60H	EGC-TB	4,4	3,3	8000	340	
EAMM-A-L38-60P	EGC-TB	4,4	3,3	8000	300	
EAMM-A-L38-70A	EGC-TB	4,4	3,2	8000	290	
EAMM-A-L38-87A	EGC-TB	4,4	3,2	8000	480	
EAMM-A-L48-60G	EGC-TB	12,5	14,5	8000	490	
EAMM-A-L48-60H	EGC-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-L48-70A	EGC-TB	12,5	14,5	8000	350	
EAMM-A-L48-80P	EGC-TB	17	39	6000	660	
EAMM-A-L48-87A	EGC-TB	12,5	14,5	8000	590	
EAMM-A-L48-100A	EGC-TB	17	39	6000	990	
EAMM-A-L62-80G	EGC-TB	47	147	5500	1620	61, 62
EAMM-A-L62-100A	EGC-TB	47	147	5500	1610	
EAMM-A-L62-140A	EGC-TB	47	147	5500	2420	
EAMM-A-L95-80G-G2	ELGA-TB	120	374	4500	2771	
EAMM-A-L95-120G-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, EGC-TB	150	374	4500	2935	
EAMM-A-L95-140A-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, EGC-TB	143	374	4500	3175	
EAMM-A-L95-190A-G2	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	4900	72
EAMM-A-M43-60G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	340	
EAMM-A-M43-60H	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	330	
EAMM-A-M48-60H	EGC-HD-TB	21	39	6000	320	
EAMM-A-M48-80G	EGC-HD-TB	21	39	6000	870	
EAMM-A-M80-120G	EGC-HD-TB	75	147	5500	1370	53, 67
EAMM-A-N38-60G	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	470	
EAMM-A-N38-60H	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	460	
EAMM-A-N38-70A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-N38-87A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	646	
EAMM-A-N48-60G	ELCC-TB, ELGA-TB	12,5	14,5	8000	509	
EAMM-A-N48-60H	ELCC-TB, ELGA-TB	12,5	14,5	8000	470	
EAMM-A-N48-80G	ELCC-TB, ELGA-TB	21	39	6000	1080	
EAMM-A-N48-80P	ELCC-TB	17	39	6000	852	53
EAMM-A-N48-100A	ELCC-TB, ELGA-TB	17	39	6000	1070	67
EAMM-A-N80-80G	ELCC-TB, ELGA-TB	47	147	5500	1290	64, 73
EAMM-A-N80-120G	ELGA-TB	47	147	5500	1990	
EAMM-A-N80-140A	ELCC-TB, ELGA-TB	47	147	5500	2070	
EAMM-A-S38-40A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	270	
EAMM-A-S38-40G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	410	
EAMM-A-S38-40P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	280	
EAMM-A-S38-42A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	3,5	5,87	8000	310	
EAMM-A-S38-55A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S38-57A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S38-60P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-S38-67A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	492	
EAMM-A-S48-40G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-S48-55A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	370	

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-S48-57A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	570	64, 73
EAMM-A-S48-60G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	440	
EAMM-A-S48-60H-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	430	
EAMM-A-S48-60P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	440	
EAMM-A-S48-70A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	450	
EAMM-A-S48-87A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	590	
EAMM-A-S62-60G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	42,3	6500	1110	
EAMM-A-S62-60H-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	42,3	6500	1100	
EAMM-A-S62-70A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	45,5	6000	1040	
EAMM-A-S62-80G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1180	
EAMM-A-S62-80P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	970	
EAMM-A-S62-87A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	45,5	6000	1150	
EAMM-A-S62-100A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1240	
EAMM-A-S62-140A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	2060	
EAMM-A-S95-100A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	2880	75
EAMM-A-S95-140A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3650	
EAMM-A-P3-28D-28A	EGSK	0,2	0,28	10000	30	
EAMM-A-P3-28D-40P	EGSK	0,2	0,28	10000	60	
EAMM-A-P4-28B-28A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10000	40	
EAMM-A-P4-28B-40A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-40P	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-42A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10000	60	
EAMM-A-P5-28B-28A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10000	40	
EAMM-A-P5-28B-40A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P5-28B-40P	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P5-28B-42A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10000	60	
EAMM-A-P6-38A-40A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8000	100	
EAMM-A-P6-38A-40G	EGSK	6,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P6-38A-40P	EGSK	6,5	5,87	8000	110	
EAMM-A-P6-38A-42A	EGSK, EGSP	3,5	5,87	8000	160	
EAMM-A-P6-38A-55A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P6-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P6-38A-60P	EGSK	6,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P6-38A-67A	EGSK	6,5	5,87	8000	230	
EAMM-A-P8-38A-40A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8000	100	
EAMM-A-P8-38A-40G	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P8-38A-40P	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8000	110	
EAMM-A-P8-38A-42A	EGSK, EGSP	3,5	5,87	8000	160	
EAMM-A-P8-38A-55A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P8-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P8-38A-60P	EGSK, EGSK	12,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P8-38A-67A	EGSK, EGSK	12,5	5,87	8000	230	
EAMM-A-P8-38A-70A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8000	200	
EAMM-A-P8-38A-87A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8000	380	
EAMM-A-P10-38A-40G	EGSP	12,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P10-38A-55A	EGSP	12,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P10-38A-57A	EGSP	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P10-38A-60P	EGSP	12,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P10-38A-67A	EGSP	12,5	5,87	8000	230	
EAMM-A-P10-38A-70A	EGSP	12,5	5,87	8000	200	
EAMM-A-P10-38A-87A	EGSP	12,5	5,87	8000	380	

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-R27-40G	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	240	78
EAMM-A-R27-55A	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	170	
EAMM-A-R27-57A	ELGG, ELGR	1,6	0,355	10000	170	
EAMM-A-R27-67A	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	280	
EAMM-A-R38-40G	ELGG, ELGR	9	3,2	8000	330	
EAMM-A-R38-57A	ELGG, ELGR	3,6	3,2	8000	280	
EAMM-A-R38-60P	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8000	350	
EAMM-A-R38-60G	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	390	
EAMM-A-R38-60H	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8000	480	
EAMM-A-R38-70A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	350	
EAMM-A-R38-87A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	530	
EAMM-A-R48-60G	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	480	
EAMM-A-R48-60H	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	480	
EAMM-A-R48-70A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	450	
EAMM-A-R48-80P	ELGG, ELGR	17	39	6000	710	
EAMM-A-R48-87A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	590	
EAMM-A-R48-100A	ELGG, ELGR	17	39	6000	970	
EAMM-A-T42-57A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	6,5	3,2	8000	330	71
EAMM-A-T42-87A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	400	
EAMM-A-T42-60P	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	330	
EAMM-A-T42-80P	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	5,77	8000	500	
EAMM-A-T46-87A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	630	
EAMM-A-T46-60P	ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	410	
EAMM-A-T46-80P	ELGC-BS, ELGC-TB	10	5,77	8000	840	
EAMM-A-T46-100A	ELGC-BS, ELGC-TB	10	5,77	8000	1080	
EAMM-A-V20-28A	EGSC	0,2	0,022	10000	27	
EAMM-A-V25-42A	EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	83	
EAMM-A-V25-40P	EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	90	
EAMM-A-V32-42A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1	0,19	10000	120	
EAMM-A-V32-57A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	180	
EAMM-A-V32-40P	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	110	
EAMM-A-V32-60P	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1	10000	210	

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +60
Lagertemperatur	[°C]	-25 ... +60
Schutzart <sup>1)</sup>		
EAMM-A-...		IP40
EAMM-A-...-S1		IP65
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 95
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>2)</sup>		1
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und angebaute Achse

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070

Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt


FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

DGE-ZR-...

EAMM-A-G-...

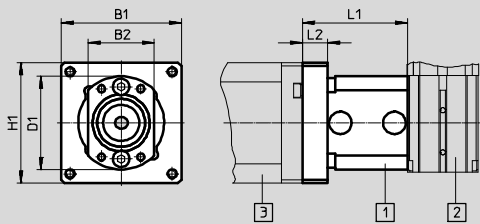

EAMM-A-F-...

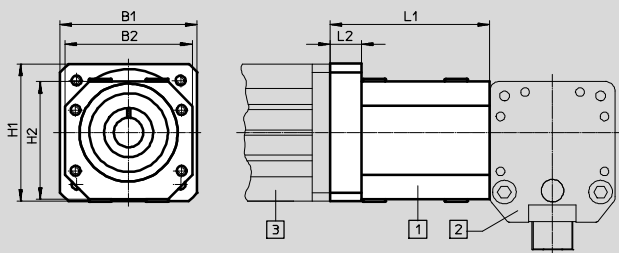

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-F30-40G	50	45	50	45	57,7	17,7
EAMM-A-F30-55A	55	45	55	45	51,4	10,5
EAMM-A-F30-57A	56,4	45	56,4	45	52,7	12
EAMM-A-F30-60G	60	45	60	45	60,7	23
EAMM-A-F30-60H	60	45	60	45	60,7	20
EAMM-A-F30-70A	70	45	70	45	54,2	13,5
EAMM-A-F30-87A	85,8	45	85,8	45	56,2	15,5
EAMM-A-F37-40G	50	45	50	45	57,7	17,7
EAMM-A-F37-55A	55	45	55	45	51,4	15
EAMM-A-F37-57A	56,4	45	56,4	45	52,7	10
EAMM-A-F37-60G	60	45	60	45	60,7	11,5
EAMM-A-F37-60H	60	45	60	45	60,7	20
EAMM-A-F37-70A	70	45	70	45	54,2	14,5
EAMM-A-F37-87A	85,8	45	85,8	45	56,2	19
EAMM-A-F40-70A	70	65	70	60	81,2	16
EAMM-A-F40-80G	90	65	90	60	89,4	24
EAMM-A-F40-87A	85,8	65	85,8	60	82,7	17,5
EAMM-A-F40-100A	100	65	100	60	86,2	21
EAMM-A-F47-80G	90	65	90	60	89,4	8,3
EAMM-A-F47-87A	85,8	65	85,8	60	82,7	12,5
EAMM-A-F47-100A	100	65	100	60	86,2	5
EAMM-A-F47-140A	138	65	138	60	95,2	10,5

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt


FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

DGE-ZR-...

EAMM-A-G-...

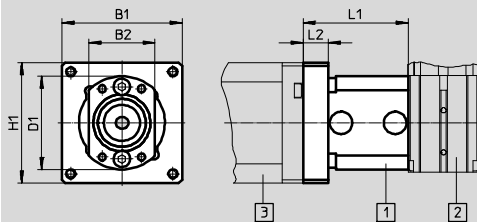

EAMM-A-F-...

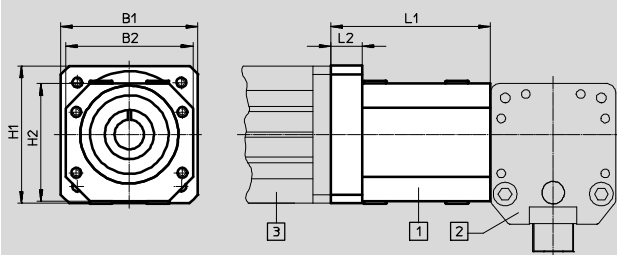


 

 
Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-F62-80G	115	100	–	115	100	119,2	28
EAMM-A-F62-100A	100	100	–	105	100	116,2	25
EAMM-A-F62-120G	115	100	–	115	100	119,2	28
EAMM-A-F62-140A	138	100	–	138	100	111,2	20
EAMM-A-F80-80G	115	100	–	115	100	119,2	12
EAMM-A-F80-100A	100	100	–	105	100	116,2	21
EAMM-A-F80-120G	115	100	–	115	100	119,2	10,5
EAMM-A-F80-140A	138	100	–	138	100	111,2	12
EAMM-A-F80-160G	160	100	–	160	100	151,2	21
EAMM-A-G13-40A	40	22	29	40	–	33,9	8,3
EAMM-A-G13-42A	42	22	29	42	–	42,2	16,5
EAMM-A-G16-40A	40	22	31	40	–	34,9	8,3
EAMM-A-G16-42A	42	22	31	42	–	42,4	18
EAMM-A-G16-55A	55	22	31	55	–	37,7	11
EAMM-A-G19-40A	48	31	44,5	48	–	38,5	9,5
EAMM-A-G19-40G	50	31	44,5	50	–	46	17
EAMM-A-G19-55A	55	31	44,5	55	–	39,7	10,5
EAMM-A-G19-57A	56,4	31	44,5	56,4	–	41	12
EAMM-A-G19-67A	67	31	44,5	67	–	45,1	16

# Axialbausätze EAMM-A


 

 
Datenblatt

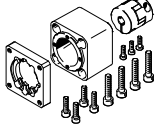Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1454254 EAMM-A-F30-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	124628 EAMK-A-F30-44A
550929 EAMM-A-F30-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	124628 EAMK-A-F30-44A
550930 EAMM-A-F30-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	124628 EAMK-A-F30-44A
550931 EAMM-A-F30-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
1454255 EAMM-A-F30-60H	1780430 EAMF-A-44A-60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	124628 EAMK-A-F30-44A
550932 EAMM-A-F30-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550933 EAMM-A-F30-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
1454257 EAMM-A-F37-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550942 EAMM-A-F37-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550943 EAMM-A-F37-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550944 EAMM-A-F37-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
1454258 EAMM-A-F37-60H	1780430 EAMF-A-44A-60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550945 EAMM-A-F37-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550946 EAMM-A-F37-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550934 EAMM-A-F40-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A
550936 EAMM-A-F40-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
550937 EAMM-A-F40-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	124629 EAMK-A-F40-64A
550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A
550948 EAMM-A-F47-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	534395 EAMK-A-F47-64A
550949 EAMM-A-F47-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	534395 EAMK-A-F47-64A
550950 EAMM-A-F47-140A	550988 EAMF-A-64A-140A	176033 EAMC-40-66-15-24	534395 EAMK-A-F47-64A



# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

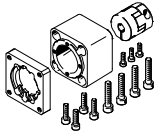Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550939 EAMM-A-F62-100A	529949 EAMF-A-118C-100A	551000 EAMC-65-90-19-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550940 EAMM-A-F62-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550941 EAMM-A-F62-140A	550991 EAMF-A-118B-140A	123852 EAMC-65-90-24-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550952 EAMM-A-F80-100A	529949 EAMF-A-118C-100A	551000 EAMC-65-90-19-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550953 EAMM-A-F80-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550954 EAMM-A-F80-140A	550991 EAMF-A-118B-140A	123852 EAMC-65-90-24-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550955 EAMM-A-F80-160G	550992 EAMF-A-118A-160G	551001 EAMC-65-90-25-40	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550921 EAMM-A-G13-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-B-15-22-4-6	171186 EAMK-A-G13-28A
550922 EAMM-A-G13-42A	530080 EAMF-A-28A-42A	530084 EAMC-B-15-22-4-5	171186 EAMK-A-G13-28A
550923 EAMM-A-G16-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-B-15-22-4-6	171185 EAMK-A-G16-30A
550924 EAMM-A-G16-42A	530079 EAMF-A-30A-42A	530084 EAMC-B-15-22-4-5	171185 EAMK-A-G16-30A
550925 EAMM-A-G16-55A	534807 EAMF-A-30A-55A	184262 EAMC-B-15-22-4-9	171185 EAMK-A-G16-30A
550926 EAMM-A-G19-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	184265 EAMC-B-19-24-6-6	170375 EAMK-A-G19-44B
1454259 EAMM-A-G19-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	1450210 EAMC-B-19-24-6-10	170375 EAMK-A-G19-44B
550927 EAMM-A-G19-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	184263 EAMC-B-19-24-6-9	170375 EAMK-A-G19-44B
550928 EAMM-A-G19-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530086 EAMC-B-19-24-6-6.35	170375 EAMK-A-G19-44B
1454260 EAMM-A-G19-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	184263 EAMC-B-19-24-6-9	170375 EAMK-A-G19-44B


# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

**Abmessungen (beispielhafte Darstellung)**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

DGE-SP-...

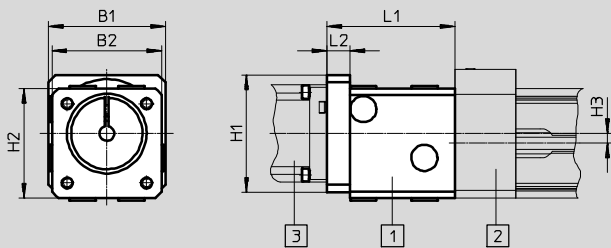

Prinzipbild:





- 1 Axialbausatz
- 2 Spindelachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2
EAMM-A-E20-40A	40	33,5	40	31,5	–	27,5	8,3
EAMM-A-E20-42A	42	33,5	42	31,5	–	35,7	5
EAMM-A-E20-55A	55	33,5	55	31,5	–	29,5	10,5
EAMM-A-E32-40A	48	45	48	45	4	52,5	9,5
EAMM-A-E32-40G	50	45	50	45	4	60	17
EAMM-A-E32-55A	55	45	55	45	4	53,7	10,5
EAMM-A-E32-57A	56,4	45	56,4	45	4	55	12
EAMM-A-E48-40G	50	64 –0,3	50	64 –0,3	5	63,5	17
EAMM-A-E48-44A-70A	70	64 –0,3	70	64 –0,3	5	60	13,5
EAMM-A-E48-55A	55	64 –0,3	55	64 –0,3	5	57,2	10,5
EAMM-A-E48-57A	56,4	64 –0,3	56,4	64 –0,3	5	58,5	12
EAMM-A-E48-60H	70	65 –0,3	70	64 –0,3	5	94,4	24
EAMM-A-E48-67A	75	65 –0,3	75	64 –0,3	5	88,6	18
EAMM-A-E48-87A	85,8	65 –0,3	85,8	64 –0,3	5	87,7	17,5
EAMM-A-E48-100A	100	65 –0,3	100	64 –0,3	5	91,2	21
EAMM-A-E72-60G	70	105,6	70	114,8	8	106,9	24,4
EAMM-A-E72-60H	70	105,6	70	114,8	8	106,9	24,4
EAMM-A-E72-70A	70	105,6	70	114,8	8	98,7	16
EAMM-A-E72-80G	90	105,6	90	114,8	8	106,9	24
EAMM-A-E72-87A	85,8	105,6	85,8	114,8	8	100,2	17,5
EAMM-A-E72-100A	100	105,6	100	114,8	8	103,7	21

# Axialbausätze EAMM-A

   Datenblatt

FESTO

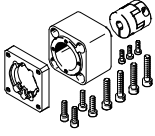Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
550961 EAMM-A-E20-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	540751 EAMC-B-15-22-5-6	170374 EAMK-A-E20-28B
550962 EAMM-A-E20-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	530085 EAMC-B-15-22-5-5	170374 EAMK-A-E20-28B
550963 EAMM-A-E20-55A	529946 EAMF-A-28A/B-55A	529953 EAMC-B-15-22-5-9	170374 EAMK-A-E20-28B
550964 EAMM-A-E32-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	123040 EAMC-30-35-6-6	124631 EAMK-A-E32-44A
1454247 EAMM-A-E32-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	1453062 EAMC-30-35-6-10	124631 EAMK-A-E32-44A
550965 EAMM-A-E32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	530941 EAMC-30-35-6-9	124631 EAMK-A-E32-44A
550966 EAMM-A-E32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530087 EAMC-30-35-6-6.35	124631 EAMK-A-E32-44A
550968 EAMM-A-E48-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	552640 EAMC-30-35-10-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550971 EAMM-A-E48-44A-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123051 EAMC-30-35-11-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550969 EAMM-A-E48-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	550996 EAMC-30-35-9-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550970 EAMM-A-E48-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	550995 EAMC-30-35-6.35-12	124632 EAMK-A-E48-44A
1454249 EAMM-A-E48-60H	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	529940 EAMK-A-E48-64A
1454248 EAMM-A-E48-67A	1460114 EAMF-A-64A/B-67A-S1	1731999 EAMC-40-66-9-12	529940 EAMK-A-E48-64A
550972 EAMM-A-E48-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	525864 EAMC-40-66-11-12	529940 EAMK-A-E48-64A
550973 EAMM-A-E48-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	529952 EAMC-40-66-12-19	529940 EAMK-A-E48-64A
550974 EAMM-A-E72-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
1454250 EAMM-A-E72-60H	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	1452809 EAMC-40-66-14-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550975 EAMM-A-E72-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550976 EAMM-A-E72-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123849 EAMC-40-66-20-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550977 EAMM-A-E72-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550978 EAMM-A-E72-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123847 EAMC-40-66-19-20	529941 EAMK-A-E72-64A

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

DGEA-...

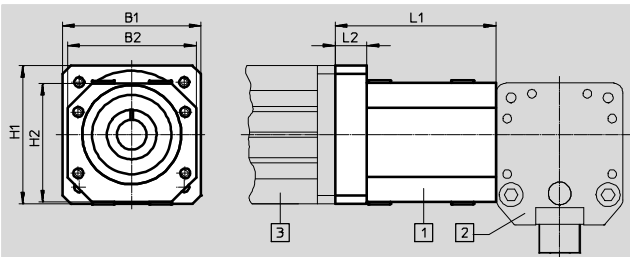

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Auslegerachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-F28-40G	50	45	50	45	57,7	17,7
EAMM-A-F28-57A	56,4	45	56,4	45	52,7	12
EAMM-A-F28-60G	60	45	60	45	60,7	20
EAMM-A-F28-60H	60	45	60	45	60,7	20
EAMM-A-F28-87A	85,8	45	85,8	45	56,2	15,5
EAMM-A-F32-60G	70	65	70	60	89,4	24
EAMM-A-F32-60H	70	65	70	60	89,4	24
EAMM-A-F32-87A	85,8	65	85,8	60	82,7	17,5
EAMM-A-F40-80G	90	65	90	60	89,4	24

## Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1454251 EAMM-A-F28-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	123050 EAMC-30-35-8-10	530468 EAMK-A-F28-44A
550956 EAMM-A-F28-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	530468 EAMK-A-F28-44A
550957 EAMM-A-F28-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	530468 EAMK-A-F28-44A
1454252 EAMM-A-F28-60H	1780430 EAMF-A-44A-60G/H	1453063 EAMC-30-35-8-14	530468 EAMK-A-F28-44A
550958 EAMM-A-F28-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	530468 EAMK-A-F28-44A
550959 EAMM-A-F32-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	530090 EAMC-40-66-11-11	530469 EAMK-A-F32-64A
1454256 EAMM-A-F32-60H	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	1452798 EAMC-40-66-11-14	530469 EAMK-A-F32-64A
550960 EAMM-A-F32-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	530090 EAMC-40-66-11-11	530469 EAMK-A-F32-64A
550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELCC-TB-...

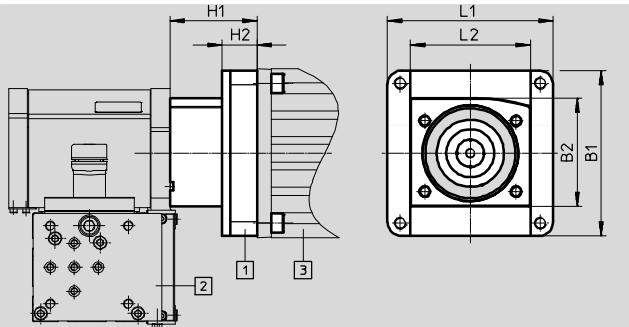

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Auslegerachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-N48-80P	84	56	53,5	39,5	84	65
EAMM-A-N48-100A	100	65	59	31,9	100	61
EAMM-A-N80-140A	138	100	72,5	29	138	90,5
EAMM-A-N48-60H	66	65	60	61	53,1	26
EAMM-A-N48-80G	100	65	100	61	59,1	32
EAMM-A-N80-80G	100	100	100	90,5	62,5	19
EAMM-A-L95-80G-G2	140	140	140	120	66	17
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32

## Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubensatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
<b>8063592</b> <b>EAMM-A-N48-80P</b>	–	<b>558002</b> <b>EAMD-42-40-19-16X25</b>	<b>5204317</b> <b>EAMK-A-N48-80P</b>	–
<b>1201894</b> <b>EAMM-A-N48-100A</b>	<b>1201924</b> <b>EAMF-A-48C-100A</b>	<b>558002</b> <b>EAMD-42-40-19-16X25</b>	<b>1345949</b> <b>EAMK-A-N48-48C</b>	<b>1201874</b> <b>EAHM-L5-M6-50</b>
<b>1201691</b> <b>EAMM-A-N80-140A</b>	<b>1190796</b> <b>EAMF-A-80A-140A</b>	<b>558005</b> <b>EAMD-56-46-24-23X27</b>	<b>1345953</b> <b>EAMK-A-N80-80A</b>	<b>1201751</b> <b>EAHM-L5-M8-75</b>
<b>1456618</b> <b>EAMM-A-N48-60H</b>	<b>1460111</b> <b>EAMF-A-48C-60G/H</b>	<b>1377840</b> <b>EAMD-32-32-14-16X20</b>	<b>1345949</b> <b>EAMK-A-N48-48C</b>	<b>4984529</b> <b>EAHM-L5-M6-45</b>
<b>1258793</b> <b>EAMM-A-N48-80G</b>	<b>1190375</b> <b>EAMF-A-48C-80G</b>	<b>1781043</b> <b>EAMD-42-40-20-16X25-U</b>	<b>1345949</b> <b>EAMK-A-N48-48C</b>	<b>1201874</b> <b>EAHM-L5-M6-50</b>
<b>2372096</b> <b>EAMM-A-N80-80G</b>	<b>2372201</b> <b>EAMF-A-80A-80G</b>	<b>558004</b> <b>EAMD-56-46-20-23X27</b>	<b>1345953</b> <b>EAMK-A-N80-80A</b>	<b>1201712</b> <b>EAHM-L5-M8-60</b>
<b>3660191</b> <b>EAMM-A-L95-80G-G2</b>	<b>3305700</b> <b>EAMF-A-95B-80G</b>	<b>3717812</b> <b>EAMD-67-51-20-32X32-U</b>	<b>3712650</b> <b>EAMK-A-L95-95A/B-G2</b>	–
<b>3659941</b> <b>EAMM-A-L95-120G-G2</b>	<b>3659724</b> <b>EAMF-A-95A-120G-G2</b>	<b>558006</b> <b>EAMD-67-51-25-32X32-U</b>	<b>3712650</b> <b>EAMK-A-L95-95A/B-G2</b>	<b>567496</b> <b>EAHM-L2-M8-70</b>

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


### EGSL-...

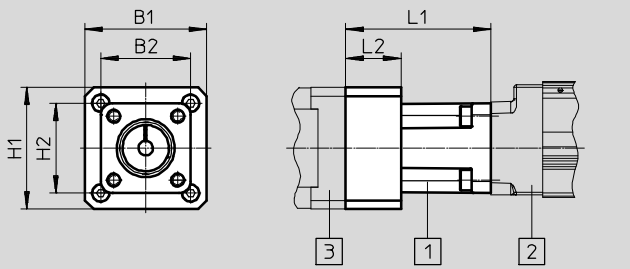

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Mini-Schlitten
- 3 Motor


### ESBF-... mit Schutzart IP40

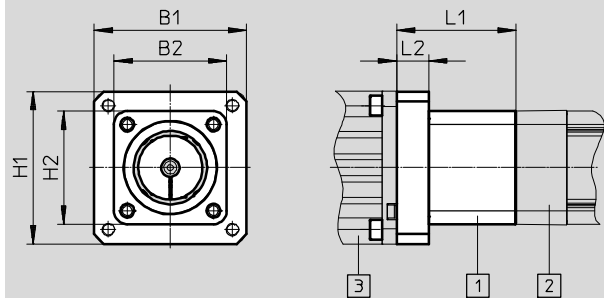

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Elektrozyylinder
- 3 Motor


### ERMB-...

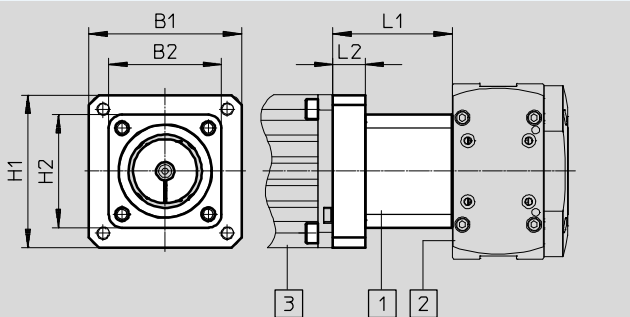

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Drehmodul
- 3 Motor

### EHMB-...

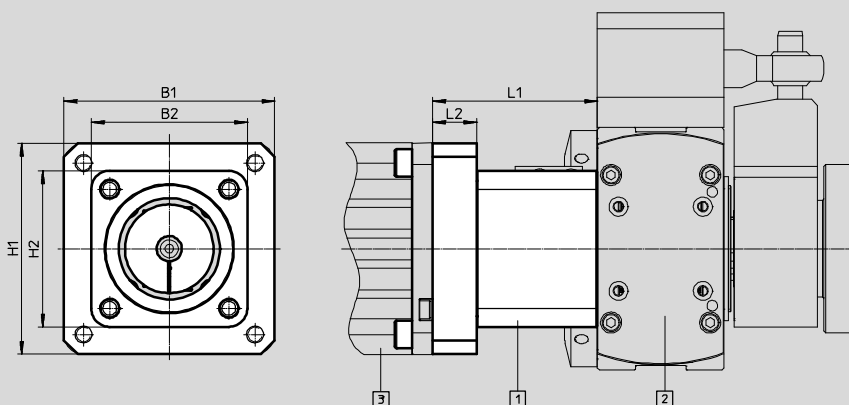

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Dreh-Hub-Modul
- 3 Motor


 

 
# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D19-28A	30	31	30	31	46,2	15
EAMM-A-D19-40A	40	31	40	31	42,7	11,5
EAMM-A-D19-40P	39,7	31	39,7	31	45,7	14,5
EAMM-A-D19-42A	42	31	42	31	50	19
EAMM-A-D32-35A-40A	–	40	–	40	46	–
EAMM-A-D32-35A-40P	–	39,7	–	39,7	49,5	–
EAMM-A-D32-40A	40	45	40	45	39,8	8,3
EAMM-A-D32-40G	60	45	60	45	62,5	24
EAMM-A-D32-40P	39,7	45	39,7	45	44	12,5
EAMM-A-D32-42A	42	45	42	45	48	5
EAMM-A-D32-55A	55	45	55	45	49,2	10,5
EAMM-A-D32-57A	56,4	45	56,4	45	50,5	12
EAMM-A-D32-60G	75	45	75	45	66,5	28
EAMM-A-D32-60H	75	45	75	45	66,5	28
EAMM-A-D32-60P	61,4	45	61,4	45	59,7	21
EAMM-A-D32-67A	67	45	67	45	54,6	16
EAMM-A-D40-40G	50	53,5	50	53,5	55,5	17
EAMM-A-D40-40G-G2	60	53,5	60	53,5	62,5	24
EAMM-A-D40-55A	55	53,5	55	53,5	49,2	10,5
EAMM-A-D40-57A	56,4	53,5	56,4	53,5	50,5	12
EAMM-A-D40-60G	75	53,5	75	53,5	66,5	28
EAMM-A-D40-60H	75	53,5	75	53,5	66,5	28
EAMM-A-D40-60P	61,4	53,5	61,4	53,5	59,7	21
EAMM-A-D40-67A	67	53,5	67	53,5	54,6	16
EAMM-A-D40-70A	70	53,5	70	53,5	52	13,5
EAMM-A-D40-87A	85,8	53,5	85,8	53,5	54	15,5
EAMM-A-D50-60G	90	74	90	74	87,7	35
EAMM-A-D50-60H	90	74	90	74	87,7	35
EAMM-A-D50-70A	70	74	70	74	68,2	16,2
EAMM-A-D50-80G	101	74	101	74	92,4	30
EAMM-A-D50-80P	81,3	74	81,3	74	79,7	17,5
EAMM-A-D50-87A	85,8	74	85,8	74	69,7	17,5
EAMM-A-D50-100A	100	74	100	74	84,2	21,5
EAMM-A-D60-60G	70	74	70	74	71,4	24
EAMM-A-D60-60G-G2	90	74	90	74	82,4	35
EAMM-A-D60-60H	90	74	90	74	82,4	35
EAMM-A-D60-70A	70	74	70	74	63,2	16
EAMM-A-D60-80G	101	74	101	74	87,4	30
EAMM-A-D60-80P	81,3	74	81,3	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-87A	85,8	74	85,8	74	64,7	17,5
EAMM-A-D60-100A	100	74	100	74	78,2	21
EAMM-A-D80-80G	101	100	101	100	102	30
EAMM-A-D80-100A	100	100	100	100	92	20
EAMM-A-D80-140A	140,5	100	140,5	100	102	30
EAMM-A-D100-100A	100	112	100	112	99,5	20
EAMM-A-D100-120G	143	112	143	112	111,5	32
EAMM-A-D100-140A	140,5	112	140,5	112	109,5	30

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

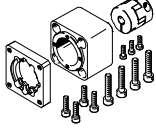



Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1081659 EAMM-A-D19-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
1199152 EAMM-A-D19-40A	1199144 EAMF-A-28D-40A	543419 EAMC-16-20-5-6	1087585 EAMK-A-D19-28D
1981953 EAMM-A-D19-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	562677 EAMC-16-20-5-8	1087585 EAMK-A-D19-28D
1087642 EAMM-A-D19-42A	1087630 EAMF-A-28D-42A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
560281 EAMM-A-D32-35A-40A	–	558312 EAMC-30-32-6-6	560280 EAMK-A-D32-35A-40A
2207441 EAMM-A-D32-35A-40P	–	533708 EAMC-30-32-6-8	2207509 EAMK-A-D32-35A-40P
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B
1454238 EAMM-A-D32-40G	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C
★ 1976465 EAMM-A-D32-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B
★ 543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C
★ 550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C
2946758 EAMM-A-D32-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	318577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C
2946760 EAMM-A-D32-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C
★ 1956054 EAMM-A-D32-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C
1454239 EAMM-A-D32-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C



# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

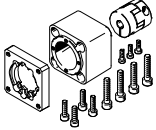FESTO

 Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
★ 560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2256398 EAMM-A-D40-40G-G2	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
★ 543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2256400 EAMM-A-D40-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
1454242 EAMM-A-D40-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C
★ 1977000 EAMM-A-D40-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C
1454243 EAMM-A-D40-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
★ 550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2733786 EAMM-A-D50-60G	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733796 EAMM-A-D50-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733783 EAMM-A-D50-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733787 EAMM-A-D50-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C
★ 2733785 EAMM-A-D50-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C
★ 2733781 EAMM-A-D50-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
★ 2733784 EAMM-A-D50-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C


 

 
Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

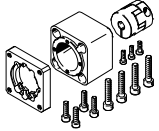Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
★ 560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
2256696 EAMM-A-D60-60G-G2	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1454245 EAMM-A-D60-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1499402 EAMM-A-D60-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	551007 EAMK-A-D60-64C
★ 1977073 EAMM-A-D60-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
★ 543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
★ 550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
2946763 EAMM-A-D80-80G	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A
1589665 EAMM-A-D80-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A
1588299 EAMM-A-D80-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A
3356796 EAMM-A-D100-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B
2449341 EAMM-A-D100-120G	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B
1588349 EAMM-A-D100-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ESBF... mit Schutzart IP65

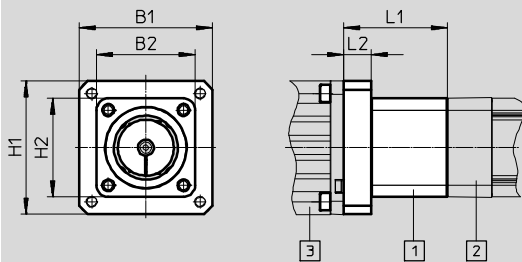



 
 
 
Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Elektrozyylinder
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D32-40A-S1	40	45	40	45	41,3	8,8
EAMM-A-D32-40G-S1	60	45	60	45	62,5	24
EAMM-A-D32-40P-S1	39,7	45	39,7	45	45,5	13
EAMM-A-D32-42A-S1	42	45	42	45	49,5	5,5
EAMM-A-D32-55A-S1	55	45	55	45	50,7	11
EAMM-A-D32-57A-S1	56,4	45	56,4	45	52	12,5
EAMM-A-D32-60G-S1	75	45	75	45	67,5	28,5
EAMM-A-D32-60H-S1	75	45	75	45	67,5	28,5
EAMM-A-D32-60P-S1	61,4	45	61,4	45	60,7	21
EAMM-A-D32-67A-S1	67	45	67	45	55,6	16
EAMM-A-D40-40G-S1	60	53,5	60	53,5	63,5	24,5
EAMM-A-D40-55A-S1	55	53,5	55	53,5	50,7	11
EAMM-A-D40-57A-S1	56,4	53,5	56,4	53,5	52	12,5
EAMM-A-D40-60G-S1	75	53,5	75	53,5	67,5	28,5
EAMM-A-D40-60H-S1	75	53,5	75	53,5	67,5	28,5
EAMM-A-D40-60P-S1	61,4	53,5	61,4	53,5	61,2	22
EAMM-A-D40-67A-S1	67	53,5	67	53,5	55,5	16,4
EAMM-A-D40-70A-S1	70	53,5	70	53,5	53,5	14
EAMM-A-D40-87A-S1	85,8	53,5	85,8	53,5	55,5	16
EAMM-A-D50-60G-S1	90	74	90	74	88,7	35,5
EAMM-A-D50-60H-S1	90	74	90	74	88,7	35,5
EAMM-A-D50-70A-S1	70	74	70	74	69,2	16,5
EAMM-A-D50-80G-S1	101	74	101	74	93,4	30,5
EAMM-A-D50-80P-S1	81,3	74	81,3	74	80,7	18
EAMM-A-D50-87A-S1	85,8	74	85,8	74	70,7	18
EAMM-A-D50-100A-S1	100	74	100	74	84,2	21,5
EAMM-A-D60-60G-S1	90	74	90	74	83,4	35,5
EAMM-A-D60-60H-S1	90	74	90	74	83,4	35,5
EAMM-A-D60-70A-S1	70	74	70	74	65	16,5
EAMM-A-D60-80G-S1	101	74	101	74	88,4	30,5
EAMM-A-D60-80P-S1	81,3	74	81,3	74	75,7	18
EAMM-A-D60-87A-S1	85,8	74	85,8	74	66,5	18
EAMM-A-D60-100A-S1	100	74	100	74	80	21,5
EAMM-A-D80-80G-S1	101	100	101	100	103,5	30,5
EAMM-A-D80-100A-S1	100	100	100	100	93,5	20,5
EAMM-A-D80-140A-S1	140,5	100	140,5	100	103,5	30,5
EAMM-A-D100-100A-S1	100	112	100	112	101	20
EAMM-A-D100-120G-S1	143	112	143	112	113	32,5
EAMM-A-D100-140A-S1	140,5	112	140,5	112	111	30,5

# Axialbausätze EAMM-A



 
 
 
Datenblatt

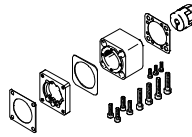Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1322178 EAMM-A-D32-40A-S1	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561526 EADS-F-D32-40A
2256396 EAMM-A-D32-40G-S1	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2253500 EADS-F-D32-40G
2207372 EAMM-A-D32-40P-S1	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B	2207219 EADS-F-D32-40P
1322179 EAMM-A-D32-42A-S1	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561527 EADS-F-D32-42A
1322180 EAMM-A-D32-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561528 EADS-F-D32-55A
1322181 EAMM-A-D32-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561529 EADS-F-D32-57A
2946759 EAMM-A-D32-60G-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	3187577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C	8022150 EADS-F-D32-60G/H
2946761 EAMM-A-D32-60H-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	8022150 EADS-F-D32-60G/H
2234020 EAMM-A-D32-60P-S1	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2234012 EADS-F-D32-60P
2256397 EAMM-A-D32-67A-S1	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2253501 EADS-F-D32-67A
2256399 EAMM-A-D40-40G-S1	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253502 EADS-F-D40-40G
1322182 EAMM-A-D40-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561530 EADS-F-D40-55A
1322183 EAMM-A-D40-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561531 EADS-F-D40-57A
2256409 EAMM-A-D40-60G-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253503 EADS-F-D40-60G/H
2256401 EAMM-A-D40-60H-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253503 EADS-F-D40-60G/H
2151519 EAMM-A-D40-60P-S1	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2151545 EADS-F-D40-60P
2256695 EAMM-A-D40-67A-S1	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253504 EADS-F-D40-67A
1322185 EAMM-A-D40-70A-S1	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561532 EADS-F-D40-70A
1322186 EAMM-A-D40-87A-S1	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561533 EADS-F-D40-87A

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

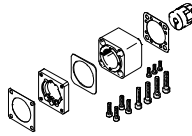Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
2734290 EAMM-A-D50-60G-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733792 EADS-F-D50-60G/H
2907418 EAMM-A-D50-60H-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733792 EADS-F-D50-60G/H
2734287 EAMM-A-D50-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733789 EADS-F-D50-70A
2734291 EAMM-A-D50-80G-S1	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733793 EADS-F-D50-80G
2734289 EAMM-A-D50-80P-S1	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733791 EADS-F-D50-80P
2734286 EAMM-A-D50-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733788 EADS-F-D50-87A
2734288 EAMM-A-D50-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733790 EADS-F-D50-100A
2256698 EAMM-A-D60-60G-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256697 EAMM-A-D60-60H-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B	2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256699 EAMM-A-D60-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	8022145 EADS-F-D60-70A
2946762 EAMM-A-D60-80G-S1	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	551007 EAMK-A-D60-64C	8022146 EADS-F-D60-80G
2218564 EAMM-A-D60-80P-S1	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	2218523 EADS-F-D60-80P
1322188 EAMM-A-D60-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561536 EADS-F-D60-87A
2256700 EAMM-A-D60-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	2253507 EADS-F-D60-100A
2946764 EAMM-A-D80-80G-S1	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A	8022147 EADS-F-D80-80G
1600673 EAMM-A-D80-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593617 EADS-F-D80-100A
1600674 EAMM-A-D80-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593671 EADS-F-D80-140A
3356931 EAMM-A-D100-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	3356966 EADS-F-D100-100A
2946765 EAMM-A-D100-120G-S1	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	8022148 EADS-F-D100-120G
1600675 EAMM-A-D100-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	1593991 EADS-F-D100-140A

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-TB-...

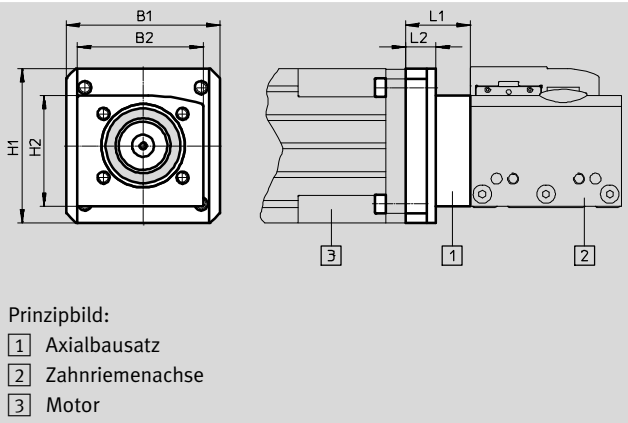

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L27-40G	50	40	50	50	28,7	–
EAMM-A-L27-55A	55	40	55	55	23,1	–
EAMM-A-L27-57A	56	39,5	56	56	23,1	–
EAMM-A-L27-67A	67	41	67	67	28	–
EAMM-A-L38-55A	55	57,5	55	50,3	26,7	11
EAMM-A-L38-57A	56	57,5	56	50,3	26,7	11
EAMM-A-L38-60G	60	57,5	60	50,3	41,7	26
EAMM-A-L38-60H	60	57,5	60	50,3	41,7	24,5
EAMM-A-L38-60P	61,4	57,5	61,4	50,3	36,7	21
EAMM-A-L38-70A	70	57,5	70	50,3	29,5	13,8
EAMM-A-L38-87A	85,8	57,5	85,8	50,3	33,7	18
EAMM-A-L48-60G	60	65	60	61	52,5	24,5
EAMM-A-L48-60H	60	65	60	61	52,5	24,5
EAMM-A-L48-70A	70	65	70	61	40,2	12,2
EAMM-A-L48-80P	81,3	65	81,3	61	54	26
EAMM-A-L48-87A	85,8	65	85,8	61	44	16
EAMM-A-L48-100A	100,5	65	100,5	61	59	31
EAMM-A-L62-80G	100	100	100	90,5	62,5	14,5
EAMM-A-L62-100A	100,5	100	100,5	90,5	62,5	14,5
EAMM-A-L62-140A	140	100	140	90,5	72,5	24,5
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32
EAMM-A-L95-140A-G2	140	140	140	120	76	27
EAMM-A-L95-190A-G2	190	140	190	120	86	37

## Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
★ 557974 EAMM-A-L27-40G	558015 EAMF-A-L27-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	–	–
557975 EAMM-A-L27-55A	558016 EAMF-A-L27-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	–	–
★ 560678 EAMM-A-L27-57A	560690 EAMF-A-L27-57A	561292 EAMD-16-15-6,35-8X10	–	–
1454261 EAMM-A-L27-67A	1460087 EAMF-A-L27-67A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	–	–

Festo Kernprogramm


 
 
 

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

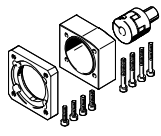Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
				
3683331 EAMM-A-L38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	3717923 EAMD-25-22-9-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
★ 560679 EAMM-A-L38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6,35-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
★ 557978 EAMM-A-L38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
1456610 EAMM-A-L38-60H	558017 EAMF-A-38A-60G/H	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
★ 2037246 EAMM-A-L38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
557979 EAMM-A-L38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
★ 560680 EAMM-A-L38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
★ 557983 EAMM-A-L48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
1456611 EAMM-A-L48-60H	558019 EAMF-A-48A-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
557982 EAMM-A-L48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40
★ 2042616 EAMM-A-L48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 560683 EAMM-A-L48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
557984 EAMM-A-L48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 557989 EAMM-A-L62-80G	558021 EAMF-A-62A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567492 EAHM-L2-M6-65-L
★ 557988 EAMM-A-L62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	558003 EAMD-56-46-19-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567491 EAHM-L2-M6-65
557990 EAMM-A-L62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567493 EAHM-L2-M6-70
★ 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2	3659724 EAMF-A-95A-120G-G2	558006 EAMD-67-51-25-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567496 EAHM-L2-M8-70
3657226 EAMM-A-L95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558008 EAMD-67-51-24-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
3659562 EAMM-A-L95-190A-G2	1378473 EAMF-A-95A-190A	1379269 EAMD-67-51-32-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-BS-...

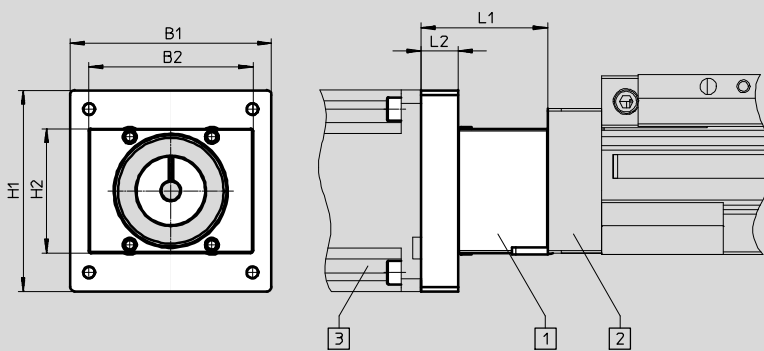

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Spindelachse
- 3 Motor






Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-55A-G2	55	55	55	44	48	11
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	55	48	11
EAMM-A-S38-60P-G2	61,4	55	61,4	44	58	21
EAMM-A-S38-67A-G2	67	55	67	44	53	16
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-60G-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60H-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60P-G2	61,4	70	61,4	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-80G-G2	100	80	100	70	81	14,5
EAMM-A-S62-80P-G2	81,3	80	81,3	70	77	10,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,8	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G2	100,5	80	100,5	70	81	14,5
EAMM-A-S62-140A-G2	140	80	140	70	91	24,5
EAMM-A-S95-100A-G2	140	140	100	110	85,5	17
EAMM-A-S95-140A-G2	140	140	140	110	95,5	27



# Axialbausätze EAMM-A

   Datenblatt

FESTO

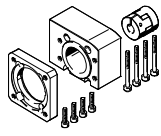Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
★ 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637967 EAMM-A-S38-55A-G2	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456638 EAMM-A-S38-67A-G2	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
★ 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
2256701 EAMM-A-S48-60G-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456652 EAMM-A-S48-60H-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55






Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

   Datenblatt

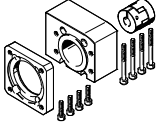Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
1972530 EAMM-A-S62-80G-G2	2116672 EAMF-A-62B-80G	2138701 EAMC-42-50-12-20	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567494 EAHM-L2-M6-80
3637969 EAMM-A-S62-140A-G2	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637955 EAMM-A-S95-100A-G2	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	–
3637954 EAMM-A-S95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558316 EAMC-56-58-24-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	567498 EAHM-L2-M8-100

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGA-...-TB

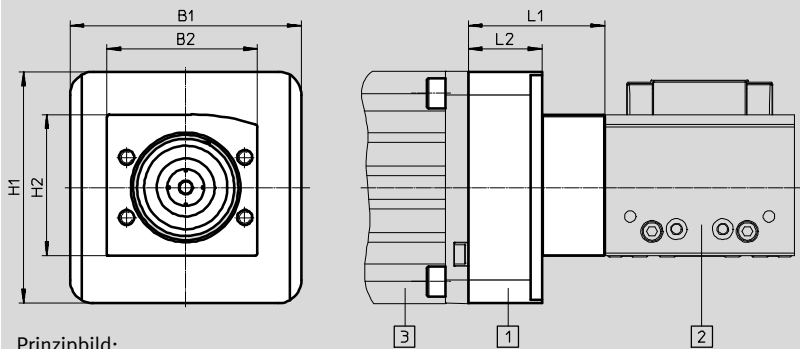






Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L95-80G-G2	140	140	140	120	66	17
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32
EAMM-A-L95-140A-G2	140	140	140	120	76	27
EAMM-A-L95-190A-G2	190	140	190	120	86	37
EAMM-A-N38-60G	60	57,5	60	50,3	49,5	33
EAMM-A-N38-60H	60	57,5	60	50,3	49,5	33
EAMM-A-N38-70A	70	57,5	70	50,3	37,5	21
EAMM-A-N38-87A	85,5	57,5	85,5	50,3	42	25,5
EAMM-A-N48-60G	66	65	60	61	53,1	26
EAMM-A-N48-60H	66	65	60	61	53,1	26
EAMM-A-N48-80G	100	65	100	61	59,1	32
EAMM-A-N48-100A	100	65	100	61	59	31,9
EAMM-A-N80-80G	100	100	100	90,5	62,5	19
EAMM-A-N80-120G	124	100	124	90,5	77,5	34
EAMM-A-N80-140A	138	100	138	90,5	72,5	29

# Axialbausätze EAMM-A

   Datenblatt

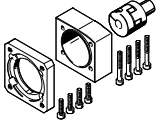Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3660191 EAMM-A-L95-80G-G2	3305700 EAMF-A-95B-80G	3717812 EAMD-67-51-20-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	–
★ 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2	3659724 EAMF-A-95A-120G-G2	558006 EAMD-67-51-25-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567496 EAHM-L2-M8-70
3657226 EAMM-A-L95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558008 EAMD-67-51-24-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
3659562 EAMM-A-L95-190A-G2	1378473 EAMF-A-95A-190A	1379269 EAMD-67-51-32-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
★ 1202253 EAMM-A-N38-60G	1190015 EAMF-A-38D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202262 EAHM-L5-M6-40
1456616 EAMM-A-N38-60H	1190015 EAMF-A-38D-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202262 EAHM-L5-M6-40
1202331 EAMM-A-N38-70A	1202337 EAMF-A-38D-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
★ 3324111 EAMM-A-N38-87A	3319868 EAMF-A-38D-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
★ 1972527 EAMM-A-N48-60G	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345949 EAMK-A-N48-48C	4984529 EAHM-L5-M6-45
1456618 EAMM-A-N48-60H	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1345949 EAMK-A-N48-48C	4984529 EAHM-L5-M6-45
★ 1258793 EAMM-A-N48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
1201894 EAMM-A-N48-100A	1201924 EAMF-A-48C-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
★ 2372096 EAMM-A-N80-80G	2372201 EAMF-A-80A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
★ 1201695 EAMM-A-N80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1188801 EAMD-56-46-25-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
1201691 EAMM-A-N80-140A	1190796 EAMF-A-80A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201751 EAHM-L5-M8-75

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGA-BS-...-

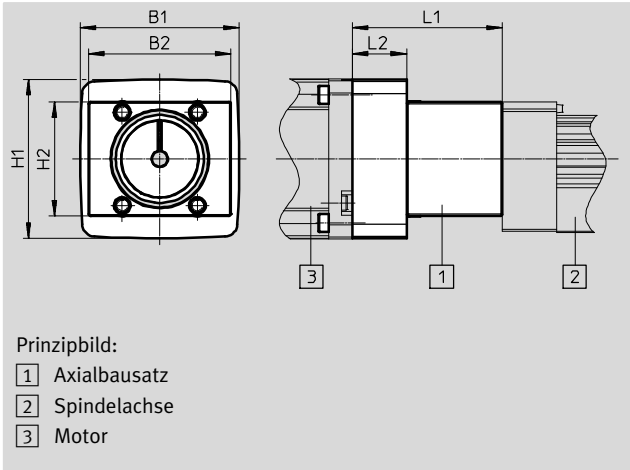

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-55A-G2	55	55	55	44	48	11
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	44	48	11
EAMM-A-S38-60P-G2	61,4	55	61,4	44	58	21
EAMM-A-S38-67A-G2	67	55	67	44	53	16
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-60G-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60H-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60P-G2	61,4	70	61,4	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-80G-G2	100	80	100	70	81	14,5
EAMM-A-S62-80P-G2	81,3	80	81,3	70	77	10,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,8	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G2	100,5	80	100,5	70	81	14,5
EAMM-A-S62-140A-G2	140	80	140	70	91	24,5
EAMM-A-S95-100A-G2	140	140	100	110	85,5	17
EAMM-A-S95-140A-G2	140	140	140	110	95,5	27

## Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
★ 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637967 EAMM-A-S38-55A-G2	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2	1987412 EAMM-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456638 EAMM-A-S38-67A-G2	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55


 
 
 

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

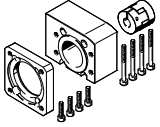Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
★ 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
2256701 EAMM-A-S48-60G-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456652 EAMM-A-S48-60H-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
1972530 EAMM-A-S62-80G-G2	2116672 EAMF-A-62B-80G	2138701 EAMC-42-50-12-20	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567494 EAHM-L2-M6-80
3637969 EAMM-A-S62-140A-G2	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637955 EAMM-A-S95-100A-G2	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	–
3637954 EAMM-A-S95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558316 EAMC-56-58-24-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	567498 EAHM-L2-M8-100

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO


## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


ELGC-TB-...

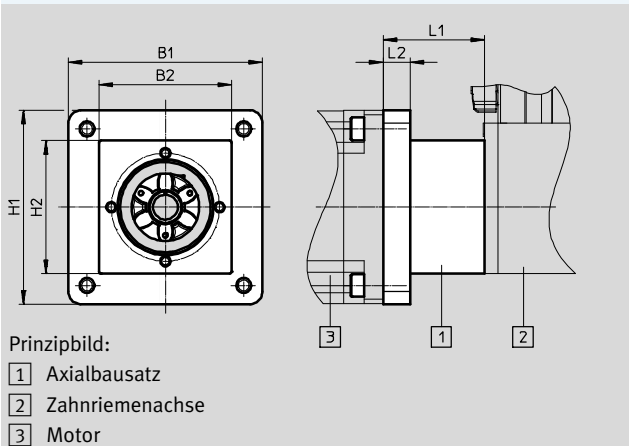

ELGC-BS-...

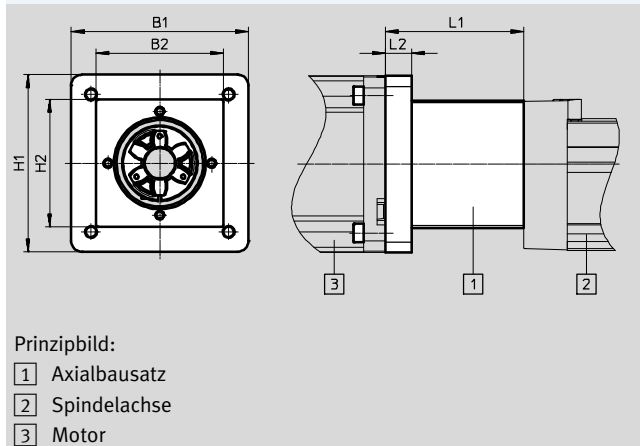

EGSC-BS-...

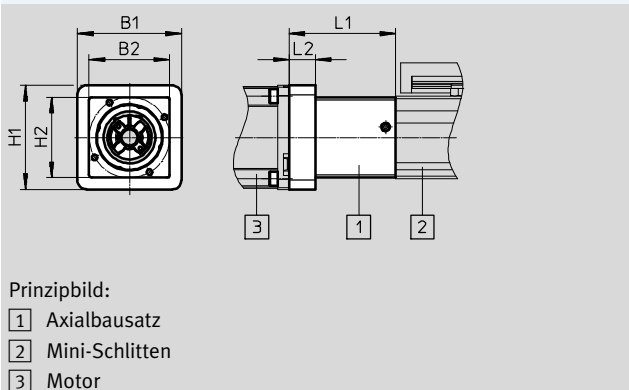

## Abmessungen und Bestellangaben

Typ	B1	B2	H1	H2	L1 ±0,1	L2	Teile-Nr.	Typ
EAMM-A-V20-28A	28	24,5	28	24,5	36,4	4	4505258	EAMM-A-V20-28A
EAMM-A-V25-40P	40	31	40	31	41	10	4491059	EAMM-A-V25-40P
EAMM-A-V25-42A	42	31	42	31	40	6	4582608	EAMM-A-V25-42A
EAMM-A-V32-40P	44	40	44	40	41	11	4595742	EAMM-A-V32-40P
EAMM-A-V32-42A	44	42	44	42	40	8	4281142	EAMM-A-V32-42A
EAMM-A-V32-57A	56,4	44	56,4	44	41,5	11	4597016	EAMM-A-V32-57A
EAMM-A-V32-60P	62	44	62	44	55,1	11	4608750	EAMM-A-V32-60P
EAMM-A-T42-57A	-	59	-	59	43	-	4327034	EAMM-A-T42-57A
EAMM-A-T42-60P	-	59	-	59	48	-	4133487	EAMM-A-T42-60P
EAMM-A-T42-80P	82	59	82	59	64,1	12	4623788	EAMM-A-T42-80P
EAMM-A-T42-87A	86	59	86	59	45	12	4610008	EAMM-A-T42-87A
EAMM-A-T46-60P	79	62	79	62	47	14	4824833	EAMM-A-T46-60P
EAMM-A-T46-80P	-	79	-	79	63,1	-	4624170	EAMM-A-T46-80P
EAMM-A-T46-87A	86	79	86	79	44	12	4048771	EAMM-A-T46-87A
EAMM-A-T46-100A	100	79	100	79	68,1	22	4624227	EAMM-A-T46-100A

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-HD-TB-...

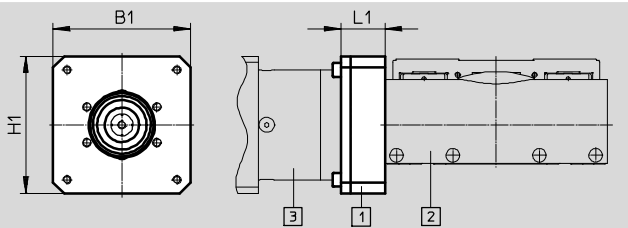

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-M43-60G	60	60	33
EAMM-A-M43-60H	60	60	33
EAMM-A-M48-60H	66	60	26
EAMM-A-M48-80G	100	100	32
EAMM-A-M80-120G	124	124	34

## Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Zentrierring
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1190076 EAMM-A-M43-60G	1597579 EAMF-A-43D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	575962 EAML-43-4-43
1456612 EAMM-A-M43-60H	1597579 EAMF-A-43D-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	575962 EAML-43-4-43
1456614 EAMM-A-M48-60H	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	3420022 EAMD-42-40-14-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190421 EAMM-A-M48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190774 EAMM-A-M80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1781045 EAMD-56-46-25-23X27-U	1209006 EAML-80-6-80



# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-HD-BS-...

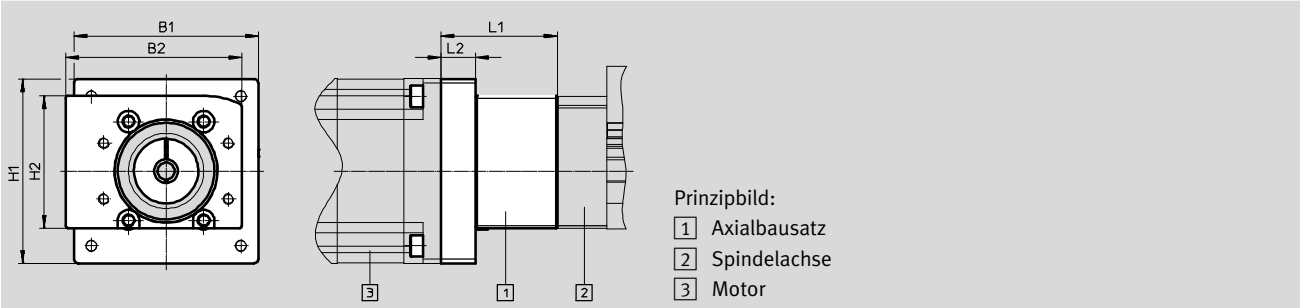

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-55A-G2	55	55	55	44	48	11
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	44	48	11
EAMM-A-S38-60P-G2	61,4	55	61,4	44	58	21
EAMM-A-S38-67A-G2	67	55	67	44	53	16
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-60G-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60H-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60P-G2	61,4	70	61,4	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-80G-G2	100	80	100	70	81	14,5
EAMM-A-S62-80P-G2	81,3	80	81,3	70	77	10,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,5	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G2	100,5	80	100,5	70	81	14,5
EAMM-A-S62-140A-G2	140	80	140	70	91	24,5

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
★ 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637967 EAMM-A-S38-55A-G2	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456638 EAMM-A-S38-67A-G2	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
★ 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
2256701 EAMM-A-S48-60G-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456652 EAMM-A-S48-60H-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
1972530 EAMM-A-S62-80G-G2	2116672 EAMF-A-62B-80G	2138701 EAMC-42-50-12-20	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567494 EAHM-L2-M6-80
3637969 EAMM-A-S62-140A-G2	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


 
 
EGSK-..., EGSP-...

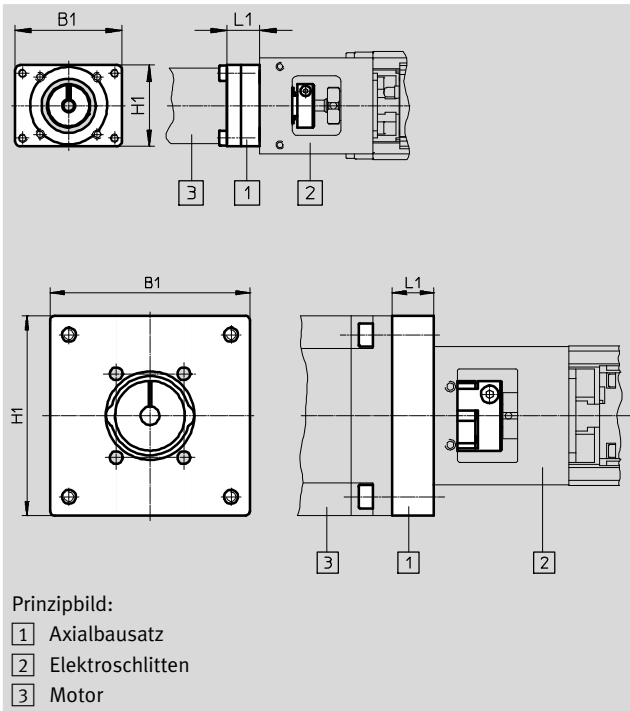

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-P3-28D-28A	30	30	15
EAMM-A-P3-28D-40P	39,7	39,7	14,5
EAMM-A-P4-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P4-28B-40A	40	40	8,3
EAMM-A-P4-28B-40P	39,7	39,7	12,5
EAMM-A-P4-28B-42A	42	42	16,5
EAMM-A-P5-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P5-28B-40A	40	40	8,3
EAMM-A-P5-28B-40P	39,7	39,7	12,5
EAMM-A-P5-28B-42A	42	42	16,5
EAMM-A-P6-38A-40A	50	50	9
EAMM-A-P6-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P6-38A-40P	50	50	10,7
EAMM-A-P6-38A-42A	55	55	15
EAMM-A-P6-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P6-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P6-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P6-38A-67A	67	67	16
EAMM-A-P8-38A-40A	50	50	9
EAMM-A-P8-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P8-38A-40P	50	50	10,7
EAMM-A-P8-38A-42A	55	55	15
EAMM-A-P8-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P8-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P8-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P8-38A-67A	67	67	16
EAMM-A-P8-38A-70A	70	70	13,8
EAMM-A-P8-38A-87A	85,8	85,8	18
EAMM-A-P10-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P10-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P10-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P10-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P10-38A-67A	67	67	16
EAMM-A-P10-38A-70A	70	70	13,8
EAMM-A-P10-38A-87A	85,8	85,8	18

# Axialbausätze EAMM-A


 
 
Datenblatt

Bestellangaben – Einzelteile		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1703478 EAMM-A-P3-28D-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562672 EAMC-16-20-3-5
1982886 EAMM-A-P3-28D-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	2310368 EAMC-16-20-3-8
1731466 EAMM-A-P4-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562674 EAMC-16-20-4-5
1983071 EAMM-A-P4-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562675 EAMC-16-20-4-8
562637 EAMM-A-P4-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	562673 EAMC-16-20-4-6
562636 EAMM-A-P4-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562674 EAMC-16-20-4-5
1731474 EAMM-A-P5-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562676 EAMC-16-20-5-5
562641 EAMM-A-P5-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543419 EAMC-16-20-5-6
1983122 EAMM-A-P5-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562677 EAMC-16-20-5-8
562640 EAMM-A-P5-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562676 EAMC-16-20-5-5
562646 EAMM-A-P6-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	558312 EAMC-30-32-6-6
2297645 EAMM-A-P6-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10
1983450 EAMM-A-P6-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	533708 EAMC-30-32-6-8
562644 EAMM-A-P6-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	561333 EAMC-30-32-5-6
562647 EAMM-A-P6-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9
562645 EAMM-A-P6-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35
2264375 EAMM-A-P6-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14
2297641 EAMM-A-P6-38A-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9

# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Einzelteile		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
562652 EAMM-A-P8-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	533708 EAMC-30-32-6-8
2297646 EAMM-A-P8-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	558029 EAMC-30-32-8-10
1986292 EAMM-A-P8-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	543422 EAMC-30-32-8-8
562650 EAMM-A-P8-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	562678 EAMC-30-32-5-8
562653 EAMM-A-P8-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	543423 EAMC-30-32-8-9
562651 EAMM-A-P8-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8
1987308 EAMM-A-P8-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14
2297643 EAMM-A-P8-38A-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	543423 EAMC-30-32-8-9
564996 EAMM-A-P8-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11
564998 EAMM-A-P8-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11
2297648 EAMM-A-P10-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	2310372 EAMC-30-32-10-10
562659 EAMM-A-P10-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	562680 EAMC-30-32-9-10
562658 EAMM-A-P10-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	562679 EAMC-30-32-6.35-10
2036017 EAMM-A-P10-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562683 EAMC-30-32-10-14
2297644 EAMM-A-P10-38A-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	562680 EAMC-30-32-9-10
564997 EAMM-A-P10-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	565008 EAMC-30-32-10-11
564999 EAMM-A-P10-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	565008 EAMC-30-32-10-11


# Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGG-..., ELGR-...

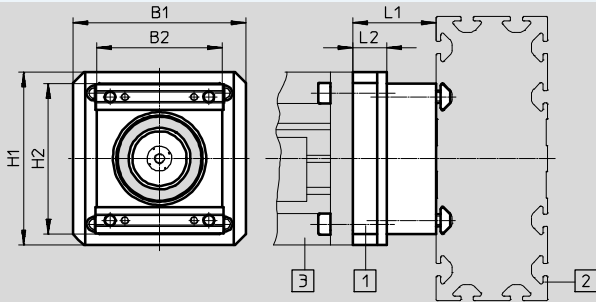

Prinzipbild:





- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-R27-40G	55	44,5	55	48,3	26	11
EAMM-A-R27-55A	55	44,5	55	48,3	26	11
EAMM-A-R27-57A	56	44,5	56	48,3	26	11
EAMM-A-R27-67A	67	44,5	67	48,3	31	16
EAMM-A-R38-40G	60	51	60	61	37	17
EAMM-A-R38-57A	56	–	–	–	31	–
EAMM-A-R38-60G	60	51	60	61	46	26
EAMM-A-R38-60H	60	51	60	61	46	26
EAMM-A-R38-60P	61,4	51	61,4	61	41	21
EAMM-A-R38-70A	70	51	70	61	33,8	13,8
EAMM-A-R38-87A	85,8	51	85,8	61	38	18
EAMM-A-R48-60G	60	55	60	81	52,5	24,5
EAMM-A-R48-60H	60	55	60	51	52,5	24,5
EAMM-A-R48-70A	70	–	–	–	40,2	–
EAMM-A-R48-80P	81,3	55	81,3	81	54	26
EAMM-A-R48-87A	85,5	55	85,5	81	44	16
EAMM-A-R48-100A	100,5	55	100,5	81	59	31

# Axialbausätze EAMM-A

  Datenblatt

FESTO

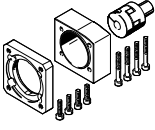Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1456622 EAMM-A-R27-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1133400 EAMM-A-R27-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
★ 1133403 EAMM-A-R27-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561292 EAMD-16-15-6.35-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1456619 EAMM-A-R27-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1456623 EAMM-A-R38-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	1453860 EAMD-25-22-10-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
★ 1578138 EAMM-A-R38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6.35-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2310075 EAMM-A-R38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1456630 EAMM-A-R38-60H	558017 EAMF-A-38A-60G/H	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
★ 2224996 EAMM-A-R38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133401 EAMM-A-R38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
★ 1133404 EAMM-A-R38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2374780 EAMM-A-R48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1456633 EAMM-A-R48-60H	558019 EAMF-A-48A-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1578139 EAMM-A-R48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
★ 2225090 EAMM-A-R48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A
★ 1133405 EAMM-A-R48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
★ 1133402 EAMM-A-R48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A

Festo Kernprogramm

★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

☆ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

# Axialbausätze EAMM-A


Zubehör

FESTO

## Dichtung-SET

LABS-haltige Stoffe enthalten

RoHS konform

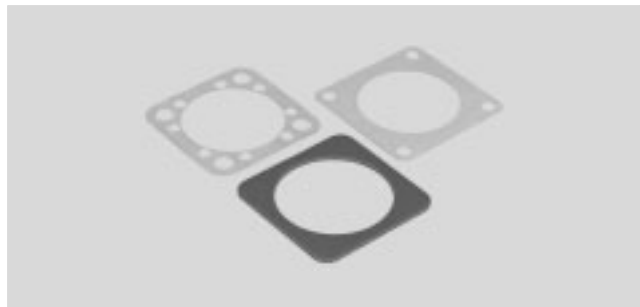

Bestellangaben						
Typ	für Axialbausatz	für Elektro- zylinder	Umgebungs- temperatur [°C]	KBK <sup>1)</sup>	Teile-Nr.	Typ
EADS-F-D32-40A	EAMM-A-D32-40A	ESBF, EGSL, ERMB, ERMH	-25 ... +60	4	<b>1561526</b>	<b>EADS-F-D32-40A</b>
EADS-F-D32-40G	EAMM-A-D32-40G				<b>2253500</b>	<b>EADS-F-D32-40G</b>
EADS-F-D32-40P	EAMM-A-D32-40P				<b>2207219</b>	<b>EADS-F-D32-40P</b>
EADS-F-D32-60G/H	EAMM-A-D32-60G EAMM-A-D32-60H				<b>8022150</b>	<b>EADS-F-D32-60G/H</b>
EADS-F-D32-60P	EAMM-A-D32-60P				<b>2234012</b>	<b>EADS-F-D32-60P</b>
EADS-F-D32-67A	EAMM-A-D32-67A				<b>2253501</b>	<b>EADS-F-D32-67A</b>
EADS-F-D32-42A	EAMM-A-D32-42A				<b>1561527</b>	<b>EADS-F-D32-42A</b>
EADS-F-D32-55A	EAMM-A-D32-55A				<b>1561528</b>	<b>EADS-F-D32-55A</b>
EADS-F-D32-57A	EAMM-A-D32-57A				<b>1561529</b>	<b>EADS-F-D32-57A</b>
EADS-F-D40-40G	EAMM-A-D40-40G				<b>2253502</b>	<b>EADS-F-D40-40G</b>
EADS-F-D40-55A	EAMM-A-D40-55A				<b>1561530</b>	<b>EADS-F-D40-55A</b>
EADS-F-D40-57A	EAMM-A-D40-57A				<b>1561531</b>	<b>EADS-F-D40-57A</b>
EADS-F-D40-60G/H	EAMM-A-D40-60G EAMM-A-D40-60H				<b>2253503</b>	<b>EADS-F-D40-60G/H</b>
EADS-F-D40-60P	EAMM-A-D40-60P				<b>2151545</b>	<b>EADS-F-D40-60P</b>
EADS-F-D40-67A	EAMM-A-D40-67A				<b>2253504</b>	<b>EADS-F-D40-67A</b>
EADS-F-D40-70A	EAMM-A-D40-70A				<b>1561532</b>	<b>EADS-F-D40-70A</b>
EADS-F-D40-87A	EAMM-A-D40-87A				<b>1561533</b>	<b>EADS-F-D40-87A</b>
EADS-F-D50-60G/H	EAMM-A-D50-60G EAMM-A-D50-60H				<b>2733792</b>	<b>EADS-F-D50-60G/H</b>
EADS-F-D50-70A	EAMM-A-D50-70A				<b>2733789</b>	<b>EADS-F-D50-70A</b>
EADS-F-D50-80G	EAMM-A-D50-80G				<b>2733793</b>	<b>EADS-F-D50-80G</b>
EADS-F-D50-80P	EAMM-A-D50-80P	<b>2733791</b>	<b>EADS-F-D50-80P</b>			
EADS-F-D50-87A	EAMM-A-D50-87A	<b>2733788</b>	<b>EADS-F-D50-87A</b>			
EADS-F-D50-100A	EAMM-A-D50-100A	<b>2733790</b>	<b>EADS-F-D50-100A</b>			
EADS-F-D60-70A	EAMM-A-D60-70A	<b>8022145</b>	<b>EADS-F-D60-70A</b>			
EADS-F-D60-80G	EAMM-A-D60-80G	<b>8022146</b>	<b>EADS-F-D60-80G</b>			
EADS-F-D60-60G/H	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60H	<b>2253505</b>	<b>EADS-F-D60-60G/H</b>			
EADS-F-D60-80P	EAMM-A-D60-80P	<b>2218523</b>	<b>EADS-F-D60-80P</b>			
EADS-F-D60-87A	EAMM-A-D60-87A	<b>1561536</b>	<b>EADS-F-D60-87A</b>			
EADS-F-D60-100A	EAMM-A-D60-100A	<b>2253507</b>	<b>EADS-F-D60-100A</b>			
EADS-F-D80-80G	EAMM-A-D80-80G	<b>8022147</b>	<b>EADS-F-D80-80G</b>			
EADS-F-D80-100A	EAMM-A-D80-100A	<b>1593617</b>	<b>EADS-F-D80-100A</b>			
EADS-F-D80-140A	EAMM-A-D80-140A	<b>1593671</b>	<b>EADS-F-D80-140A</b>			
EADS-F-D100-100A	EAMM-A-D100-100A	<b>3356966</b>	<b>EADS-F-D100-100A</b>			
EADS-F-D100-120G	EAMM-A-D100-120G	<b>8022148</b>	<b>EADS-F-D100-120G</b>			
EADS-F-D100-140A	EAMM-A-D100-140A	<b>1593991</b>	<b>EADS-F-D100-140A</b>			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070  
 Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie.  
 Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.