
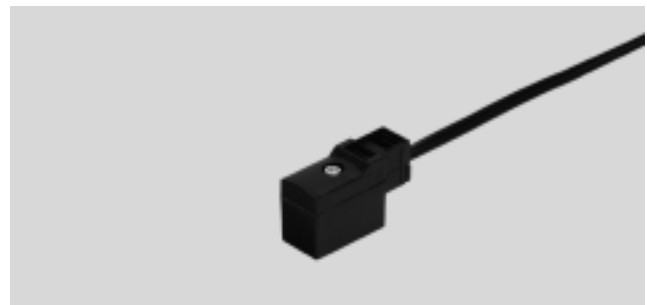


# Steckdosenleitung KMYZ-4

Datenblatt



•  Temperaturbereich  
-10 ... +50°C

- Für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen
- Variante KMYZ-4-...-B für die Schnellschaltventile MH2/MH3
- Variante KMYZ-4-...-B-EX für die Verwendung bei eigensicheren CPV-Ventilinseln



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMYZ-4-...-B	KMYZ-4-...-B-EX
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZC	Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZB
Polzahl	2	
Kabelaufbau	[mm <sup>2</sup> ] 2x0,35	
Befestigungsart	Zentralschraube M2	Zentralschraube M2
Schutzart nach EN 60529	IP50 (montiert)	
Betriebsspannungsbereich	[V DC] 3 ... 36	
Nennbetriebsspannung	[V DC] 24	
Einbaulage	beliebig	
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +50	
Werkstoff	Gehäuse	PA
	Kabelmantel	PVC
	Steckkontakte	Bronze
Werkstoffhinweis	RoHS konform	
Maritime Klassifizierung <sup>1)</sup>	siehe Zertifikat	

1) Weitere Informationen [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate

Bestellangaben					
	Beschreibung	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
<b>mit Zentralschraube M2</b>					
	Steckdosenleitung für Ventile mit ZC-Magnetspulen	10	0,5	<b>193690</b>	<b>KMYZ-4-24-0,5-B</b>
		32	2,5	<b>193691</b>	<b>KMYZ-4-24-2,5-B</b>
<b>mit Zentralschraube M2 für die Verwendung bei eigensicheren CPV-Ventilinseln</b>					
	Steckdosenleitung für CPV-Ventile	12	0,5	<b>550324</b>	<b>KMYZ-4-0.5-B-EX</b>
		34,5	2,5	<b>550481</b>	<b>KMYZ-4-2.5-B-EX</b>
		62,5	5	<b>550482</b>	<b>KMYZ-4-5.0-B-EX</b>

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

