

Verbindungsleitungen, Dose Anschlussbild ZC, Furchschraube

Datenblatt

Anschlussleitung KRP-1

- Anschlussleitung für den Anschluss von Relaisplatten, (Ventilinsel CPV10 und CPV14)
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m und 5 m
- Dose 2-polig
- nicht schleppkettene geeignet



Allgemeine Technische Daten		
Elektrischer Anschluss	Dose 2-polig	
Kabelabgang	gewinkelt	
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung, selbstschneidende Zentralschraube	
Einbaulage	beliebig	
Kabelaufbau	[mm ²]	2x 0,25
Kabeldurchmesser	[mm]	3,5
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	0 ... 26
	[V AC]	0 ... 20
Strombelastbarkeit	[A]	1

Werkstoffe	
Gehäuse	PUR
Steckkontakte	Bronze
Kabelmantel	PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +50
Schutzart	IP65

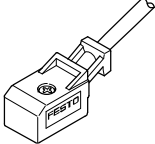
Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com


2 Aufnahme für Bezeichnungsschild (IBS-6x10)
3 2-adriges Kabel 2,5 m oder 5 m (2x0,25 mm²)
5 Befestigungsschraube

Typ	B1	D1 Ø	H1	H2	L2	L3
KRP-1	9,8	3,4	16,4	12	28,3	18

Verbindungsleitungen, Dose Anschlussbild ZC, Furchschraube

Datenblatt

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss		Kabellänge [m]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Feldgeräteseite	Steuerungsseite				
	Dose Anschlussbild ZC, Furchschraube	offenes Kabelende	2,5	49	165612	KRP-1-24-2,5
			5	94	165613	KRP-1-24-5

Bestellangaben – Zubehör				
			Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder, 64 Stück, im Rahmen	6x10 mm	18576	IBS-6x10