


# Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt

## Elektrik-Stecksocket MHAP

- Steckdosenkabel mit Sockel für den Anschluss von Einzelventilen
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 m oder 1 m
- Dose 2-polig
- nicht schleppkettene geeignet

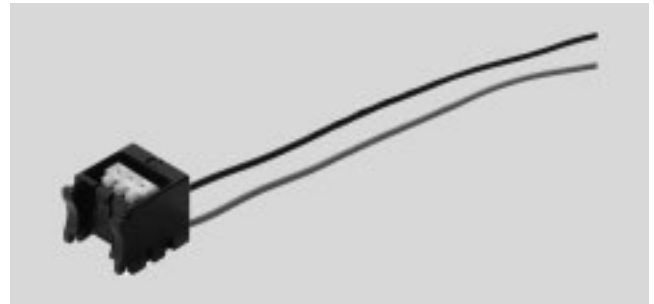


Allgemeine Technische Daten	
Elektrische Anschluss	Dose 2-polig
Befestigungsart	Clip
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung [V DC]	≤60
Strombelastbarkeit [A]	3
Kabel-Ø [mm]	1
Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ]	2x0,14

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Steckkontakte	Kupfer, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-20 ... +80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]		-10 ... +50
Schutzart		IP40

## Abmessungen Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

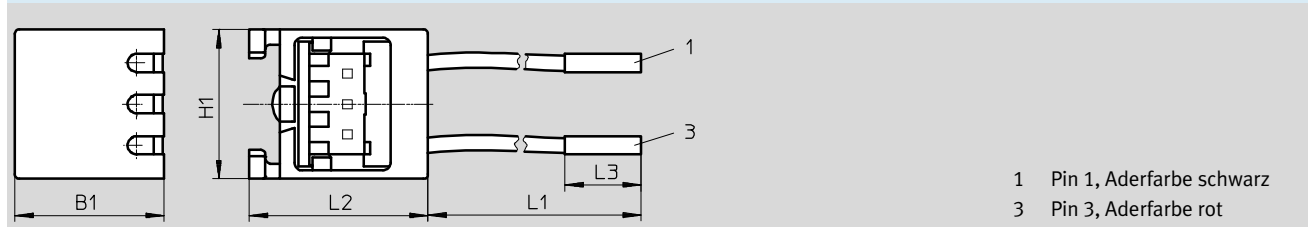

Typ	B1	H1	L1	L2	L3
MHAP-PI	9,8	9,8	500	11,7	5
MHAP-PI-1	9,8	9,8	1000	11,7	5

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	2x0,14	4	0,5	197260	MHAP-PI
		6	1	532182	MHAP-PI-1