


Pistolas de ar

Pistola de ar comprimido Tipo LBP-1/4

Utilizada para limpar, com a pressão do ar comprimido, partículas de sujeiras, condensados, refugos e etc.

Obs.: Nunca dirigir o sopro do ar contra parte do corpo humano.

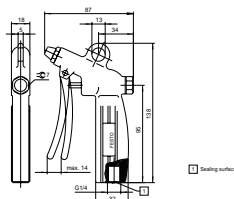


Denominação	Código	35528
	Tipo	LBP-1/4
Meio	Ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificação	
Tipo de construção	Pistola de ar comprimido com válvula reguladora de pressão	
Conexão	G 1/4	
Pressão máxima de trabalho	Máx. 10 bar	
Consumo de ar comprimido	máx. 435 l/min	
Nível de ruído*	100 dB (A)	
Material	Alumínio	
Peso	0,220 kg	

* Medido a 1 metro de distância e a uma pressão de 6 bar.

Pistola de ar econômica Tipo LSP-1/4-C

Utilizada para limpar, com a pressão do ar comprimido, partículas de sujeiras, condensados, refugos e etc.

Obs.: Nunca dirigir o sopro do ar contra parte do corpo humano.

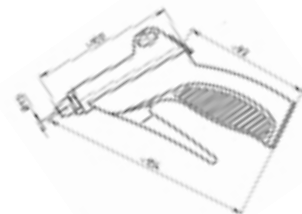

Denominação	Código	184318
	Tipo	LSP-1/4-C
Meio	Ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificação	
Tipo de construção	Pistola econômica com bico que pode ser trocado	
Conexão	G 1/4	
Pressão máxima de trabalho	Máx. 10 bar	
Consumo de ar comprimido	120 l/min a 6 bar	
Nível de ruído*	90 dB (A)	
Material	Poliamida	
Peso	0,125 kg	

* Medido a 1 metro de distância e a uma pressão de 6 bar.

