


Datenblatt

Verbindungsleitung KMYZ-2

- Verbindungsleitung für Ventile mit ZB-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 10 m

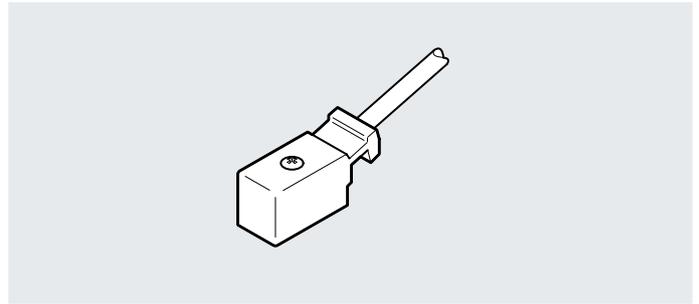

Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMYZ-2-24	KMYZ-2-24-M8
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform
	offenes Kabelende	Stecker gerade, 3-polig, M8x1
Schaltstellungsanzeige	LED	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1	
Kabelaufbau [mm ²]	2x0,25	
Kabeldurchmesser [mm]	3,4	
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden	
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart	IP65	
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden	
Leitungseigenschaft	Standard	

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Datenblatt

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

KMYZ-2-24

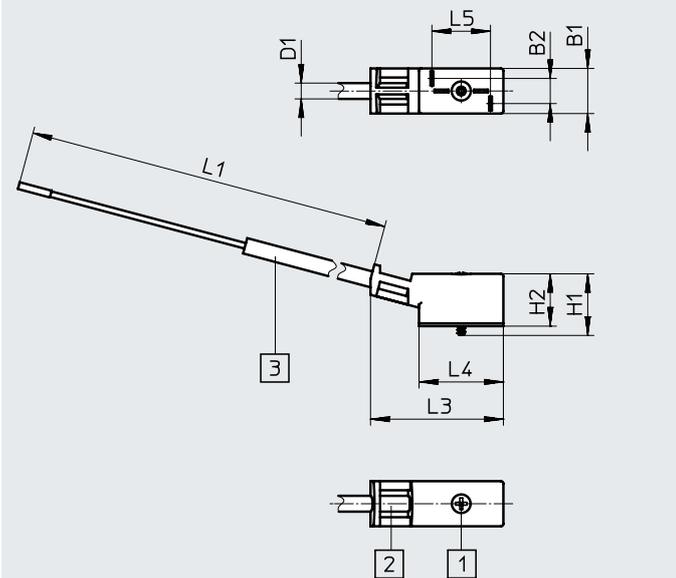

- [1] Furchschraube
- [2] Nut für Bezeichnungsschild IBS-6x10 (nicht im Lieferumfang)
- [3] 2-adriges Kabel

KMYZ-2-24-M8

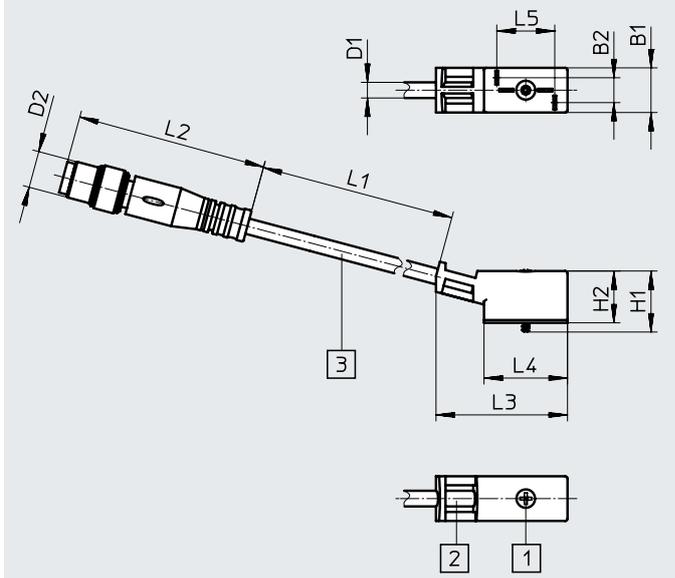

- [1] Furchschraube
- [2] Nut für Bezeichnungsschild IBS-6x10 (nicht im Lieferumfang)
- [3] 2-adriges Kabel

Typ	B1	B2	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5
KMYZ-2-24-2,5-LED	10	5	3,4	-	13	11	2500	-	28	18	13
KMYZ-2-24-5-LED							5000				
KMYZ-2-24-10-LED							10000				
KMYZ-2-24-M8-0,5-LED	10	5	3,4	M8	13	11	500	41	28	18	13
KMYZ-2-24-M8-2,5-LED							2500				

Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Maritime Klassifizierung ¹⁾	Kabellänge	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
	offenes Kabelende, 2-adrig	siehe Zertifikat	2,5 m	50 g	34997	KMYZ-2-24-2,5-LED
			5 m	90 g	34998	KMYZ-2-24-5-LED
			10 m	170 g	193443	KMYZ-2-24-10-LED
	Stecker gerade, 3-polig, M8x1	-	0,5 m	18 g	177676	KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
			2,5 m	54 g	177678	KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Bestellangaben – Zubehör

	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10