


Bağlantı kabloları KMH

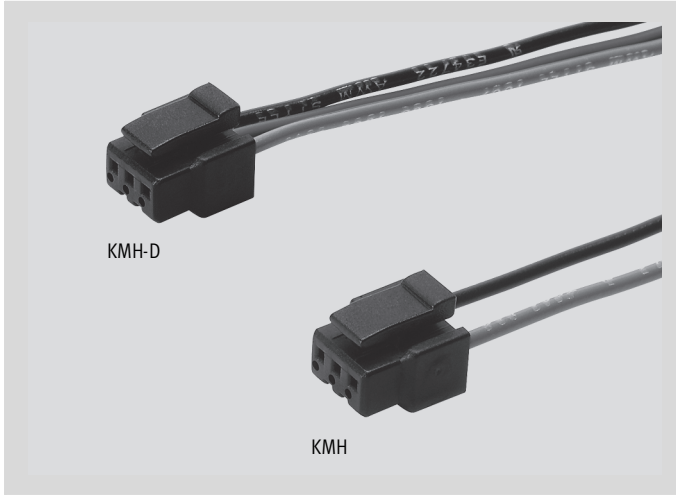

- Valflerinin yatay bağlantısı için kablolu soket (tip CPA-SC1)
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 0,5 m, 1 m, 2,5 m veya 5 m
- Soket, 2-pin veya 3-pin
- Hareketli kablo kanallarında kullanıma uygun değil

Ek bilgi → Internet: [.../kmh](#)

Genel teknik veriler		
Tip	KMH	KMH-D
Elektriksel bağlantı	Soket, 2-pin	Soket, 3-pin
Montaj tipi	Klips	
Çalışma gerilimi	[V DC]	60
İzin verilen akım yükü	[A]	3
Kablo çapı	[mm]	1,3
EN 60529'a uygun koruma sınıfı	IP40	
Malzemeler	Gövde	Poliasetal
	Kontaklar	Kalay kaplı bronz
	Kablo kılıfı	Polivinil klorid
Ortam sıcaklığı	[°C]	-40 ... +105

Sipariş bilgileri			
	Kablo bileşimi [mm ²]	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
	2x0,14	0,5	KMH-0.5
	2x0,14	1	KMH-1
	2x0,14	2,5	KMH-2.5
	2x0,14	5	KMH-5
	3x0,14	0,5	KMH-D-0.5
	3x0,14	1	KMH-D-1
	3x0,14	2,5	KMH-D-2.5
	3x0,14	5	KMH-D-5

