


控制器, 精巧型 FEC

FESTO

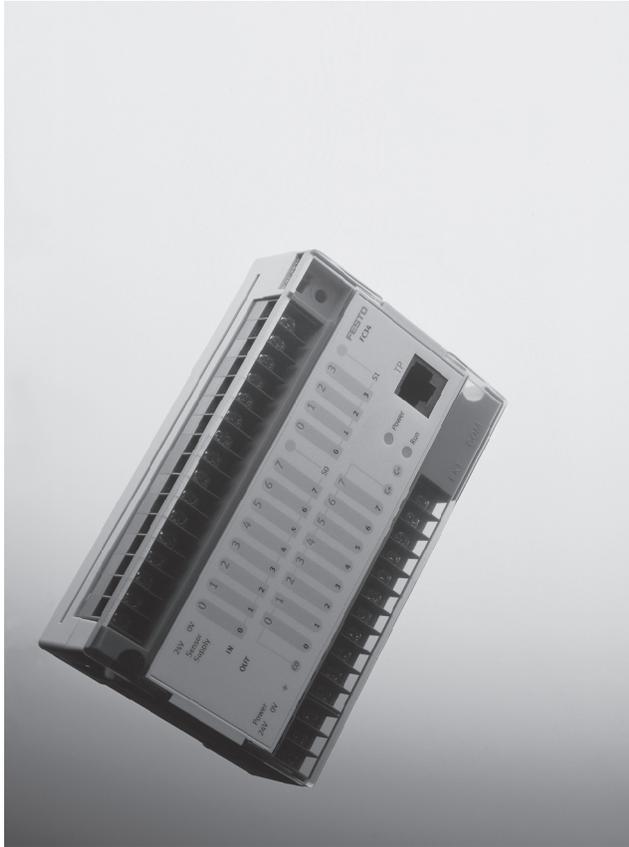

- 採用最新技術的低成本精巧型控制器
- 可選用網路介面
- 具有2個串列介面，通訊能力強
- 以使用者為導向的軟體 – 可根據您的需求進行編程
- 維修服務

詳細產品訊息
→ DVD-ROM 和 xdki.festo.com.tw

產品範圍概覽						
型號	工作電壓	數位輸入	數位輸出	Ethernet	串列介面	編程語言 ¹⁾
FEC-FC20-FST	24 V DC	12	8個繼電器	–	2	FST
FEC-FC22-FST			8個穩定狀態繼電器	–		
FEC-FC30-FST			6個電晶體，2個繼電器	–		
FEC-FC34-FST			6個電晶體，2個繼電器	1		
FEC-FC21-FST	110 ... 230 V AC	12	8個繼電器	–	2	FST
FEC-FC23-FST			8個穩定狀態繼電器	–		

1) FST:狀態列表和梯形圖。

控制器, 精巧型 FEC

FESTO

技術資料

材料
外殼: 鋁



技術資料		下載 CAD 相關資料 → xdki.festo.com.tw				
型號	FC20	FC22	FC30	FC34	FC21	FC23
工作電壓	24 V DC				110 ... 230 V AC	
數位輸入	12					
輸入電壓/電流	24 V DC/7 mA					
數位輸出	8個繼電器	8個穩定狀態繼電器	6個電晶體， 2個繼電器	6個電晶體， 2個繼電器	8個繼電器	8個穩定狀態繼電器
串列介面	2					
Ethernet 介面	-			1	-	
編程語言， ¹⁾	FST				FST	
電連接技術	螺紋連接					
長/寬/高	[mm]	130/35/80			130/60/80	

1) FST: 狀態列表和梯形圖。

工作環境

環境溫度	[°C]	0 ... 55
------	------	----------


訂貨代號

		FEC		FST
類型				
FEC	控制器			
型號				
工作電壓 24 V DC				
FC20	8個繼電器			
FC22	8個穩定狀態繼電器			
FC30	6個電晶體，2個繼電器			
FC34	6個電晶體，2個繼電器; Ethernet 介面			
工作電壓 110 ... 230 V AC				
FC21	8個繼電器			
FC23	8個穩定狀態繼電器			
編程				
FST	狀態列表和梯形圖			

型號舉例:

FEC-FC20-FST

系統概況

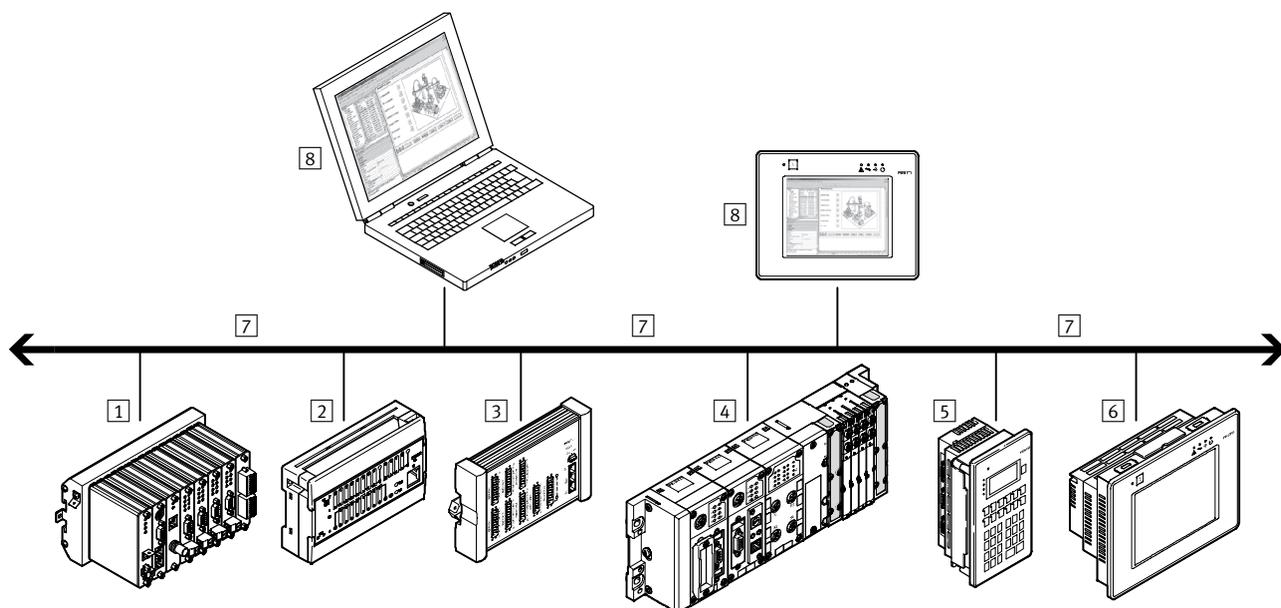

配件	→ 頁碼
控制器	
1 PS1 (根據需要)	–
2 精巧型 FEC	4-171
3 標準型 FEC	4-175
4 具有 FEC 的 CPX 閥島	4-129
操作單元	
5 前端顯示器 FED-50	4-179
前端顯示器 FED-90	
6 前端顯示器 FED-120 (根據需要)	–
連接電纜	
7 FEC-KSD4	4-174
FEC-KBG3	
FEC-KBG6	
編程電纜	
7 FEC-KSD2-RJ11	4-174

配件	→ 頁碼
轉換器	
7 PS1-SM15-RS232	4-174
PS1-SM35-RS485	
匯流排介面	
7 FEDZ-IET	4-174
軟體	
8 VW-...	4-183
VWE-...	
FST 4.1 DE	4-174
FST 4.1 EN	
使用手冊	
– P.BE-FEC-C-SYS-DE	4-174
P.BE-FEC-C-SYS-EN	

控制器, 精巧型 FEC

FESTO

訂貨資料 - 配件	
	型號
連接電纜	
	FEC-KSD4
	FEC-KBG3
	FEC-KBG6
編程電纜	
	FEC-KSD2-RJ11
轉換器	
	PS1-SM15-RS232
	PS1-SM35-RS485

訂貨資料 - 配件	
	型號
匯流排介面	
	FEDZ-IET
軟體	
	P.SW-FST4-CD-DE
	P.SW-FST4-CD-EN
使用手冊	
	P.BE-FEC-C-SYS-DE
	P.BE-FEC-C-SYS-EN