

Netzteile CACN

FESTO



Typenschlüssel

001	Baureihe	
CACN	Netzteil	
002	Nenneingangsspannung	
3A	230 V AC/50-60Hz	
11A	400 V AC/50-60Hz	
003	Nennausgangsspannung	
1	24 V DC	
7	48 V DC	

004	Nennausgangsstrom	
5	5 Ampere	
10	10 Ampere	
20	20 Ampere	
005	Generation	
G2	2. Generation	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten für Netzteile mit 24 VDC			
Nennausgangsstrom	5 A	10 A	20 A
Nennausgangsspannung DC	24 V		
Eingangsspannungsbereich AC	100 ... 240 V		
Eingangsstrom	1,1 - 2,2 A	1,3 - 3,1 A	2,4 - 5,6 A
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz		
Netzausfallüberbrückung	100 ms	20 ms	15 ms
Primärversorgung	1-phasig		
Befestigungsart	mit Hutschiene		
Einbaulage	freie Konvektion		
Produktgewicht	450 g	1168 g	1669 g

Allgemeine Technische Daten für Netzteile mit 48 VDC			
Nennausgangsstrom	5 A	10 A	20 A
Nennausgangsspannung DC	48 V		
Eingangsspannungsbereich AC	100 ... 240 V	400 ... 500 V	
Eingangsstrom	1,2 - 2,9 A	2,4 - 5,6 A	1,7 - 2,1 A
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz		
Netzausfallüberbrückung	15 ms	25 ms	
Primärversorgung	1-phasig	3-phasig	
Befestigungsart	mit Hutschiene		
Einbaulage	freie Konvektion		
Produktgewicht	1120 g	1603 g	2500 g


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Typ-Kurzzeichen	CACN
Umgebungstemperatur	-25 ... 70°C
Lagertemperatur	-40 ... 85°C
Schutzart	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	95%
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie; nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III

Datenblatt


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


CACN-3A-1-5

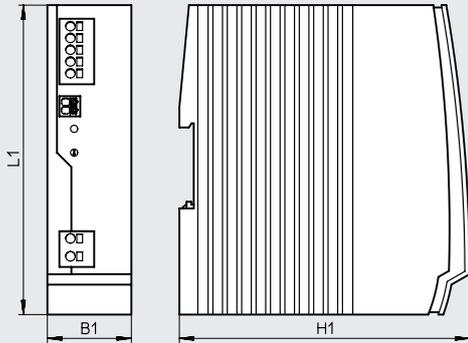

CACN-3A-1-10 / CACN-3A-7-5

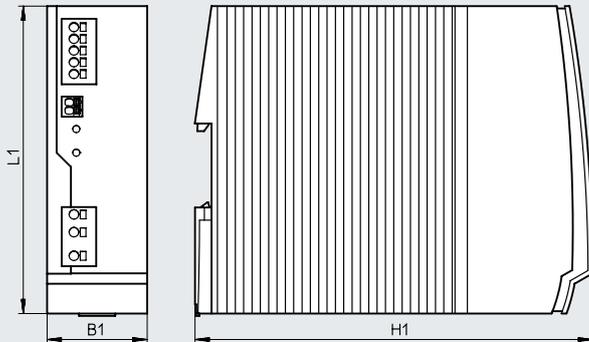

CACN-3A-1-20 / CACN-3A-7-10

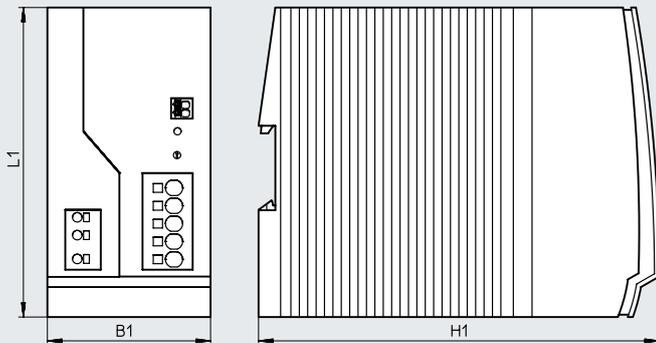


	B1	H1	L1
CACN-3A-1-5	35	121	130
CACN-3A-1-10	42	167	130
CACN-3A-1-20	68	167	130
CACN-3A-7-5	42	167	130
CACN-3A-7-10	68	167	130

Datenblatt

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

CACN-11A-7-20

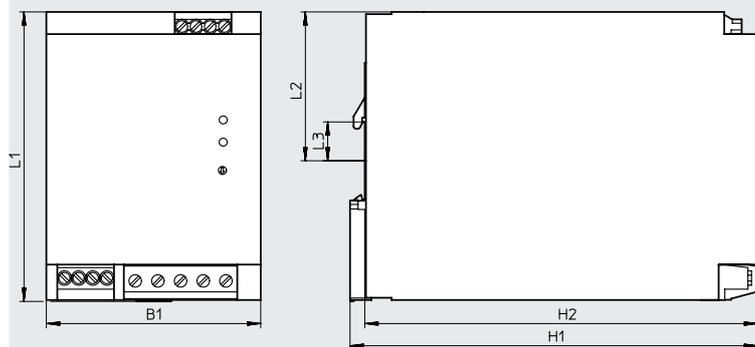

	B1	H1	H2	L1	L2	L3
CACN-11A-7-20	96	182,6	176	130,7	67,2	17,5

 Bestellangaben

	Nennausgangsspannung [VDC]	Nennausgangsstrom [A]	Teile-Nr.	Typ
	24	5	8149580	CACN-3A-1-5-G2
		10	8149581	CACN-3A-1-10-G2
		20	8149582	CACN-3A-1-20-G2
	48	5	8149583	CACN-3A-7-5-G2
		10	8149584	CACN-3A-7-10-G2
		20	8149585	CACN-11A-7-20-G2