


Datenblatt

Elektrik-Stecksocket MHAP

- Steckdosenkabel mit Sockel für den Anschluss von Einzelventilen
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 m oder 1 m
- Dose 2-polig
- nicht schleppkettene geeignet

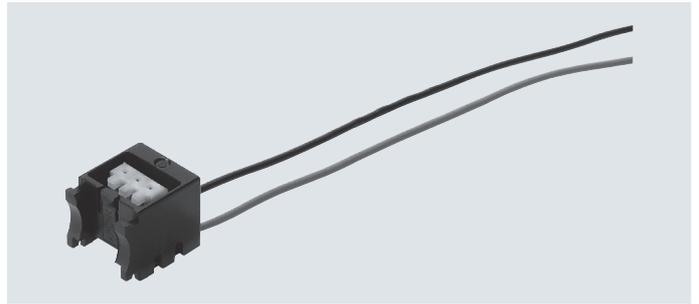

Allgemeine Technische Daten

Elektrische Anschluss	Dose 2-polig
Befestigungsart	Clip
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung [V DC]	≤60
Strombelastbarkeit [A]	3
Kabel-Ø [mm]	1
Kabelaufbau [mm ²]	2x0,14

Werkstoffe

Gehäuse	PA
Steckkontakte	Kupfer, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-20 ... +50
Schutzart	IP40
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach UK RoHS Vorschriften


1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Elektrik-Stecksocket MHAP

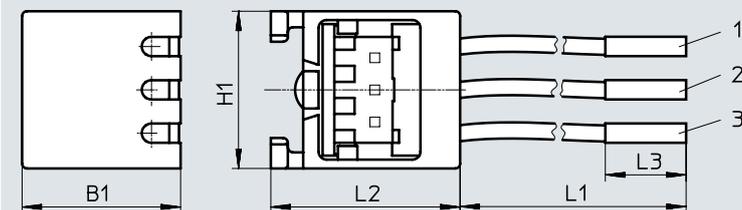

- [1] Pin 1, Aderfarbe schwarz
- [2] Pin 2, Aderfarbe blau
- [3] Pin 3, Aderfarbe rot

Typ	B1	H1	L1	L2	L3
MHAP-PI	9,8	9,8	500	11,7	5
MHAP-PI-1	9,8	9,8	1000	11,7	5

Bestellangaben

	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	2x0,14	4	0,5	197260	MHAP-PI
		6	1	532182	MHAP-PI-1