

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Verbindungsleitung NEBV-H1G2-P

- Verbindungsleitung für Miniaturventile MHA1 und MHP1
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 5 m



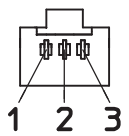
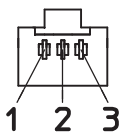
Allgemeine Technische Daten		NEBV-H1G2-P...	NEBV-H1G2L-P...
Elektrischer Anschluss		Dose gerade, 2-polig	
Betriebsspannungsbereich	[V AC]	0 ... 30	4,5 ... 26,4
	[V DC]	0 ... 30	4,5 ... 26,4
Max. Ausgangsstrom	[A]	2	
Stoßspannungsfestigkeit	[kV]	0,8	
Verpolungsschutz		für alle elektrischen Anschlüsse	nein
Farbcode Aderisolierung	Pin1	rot	schwarz
	Pin3	schwarz/rot	schwarz/rot
Befestigungsart		Clip	
Einbaulage		beliebig	
Schutzart nach EN 60529		IP40	

Werkstoffe	
Gehäuse	POM, PUR
Kabelmantel	PVC
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei

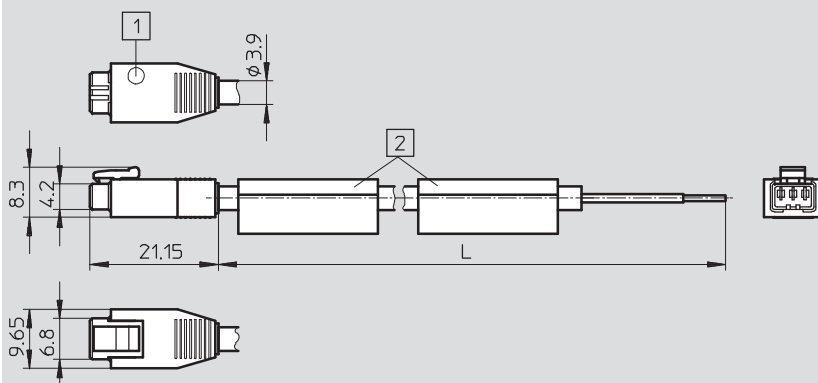
Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +70
Umgebungstemperatur bewegte Kabelverlegung	[°C]	-5 ... +70

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

Beschaltung (Blick auf Dose)			Beschaltung (Blick auf Dose)		
NEBV-H1G2-P-...	Pin	Aderfarbe	NEBV-H1G2L-P-...	Pin	Aderfarbe
	1	Rot		1	Schwarz
	2	–		2	–
	3	Schwarz/Rot		3	Schwarz/Rot

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com



1 LED
2 Bezeichnungsclips
 L Kabellänge

Bestellangaben					
Beschreibung	Schaltzustands- anzeige	Kabellänge [m]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Steckdosenleitung für Miniaturventile MHA1 und MHP1	–	0,5	12	552001	NEBV-H1G2-P-0.5-LE2
	–	1	24	552002	NEBV-H1G2-P-1-LE2
	–	2,5	60	552003	NEBV-H1G2-P-2.5-LE2
	–	5	120	552004	NEBV-H1G2-P-5-LE2
	LED gelb	0,5	12	554029	NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2
	LED gelb	1	24	554030	NEBV-H1G2L-P-1-LE2
	LED gelb	2,5	60	554031	NEBV-H1G2L-P-2.5-LE2
	LED gelb	5	120	554032	NEBV-H1G2L-P-5-LE2