


Bağlantı kabloları NEBV-S1W37

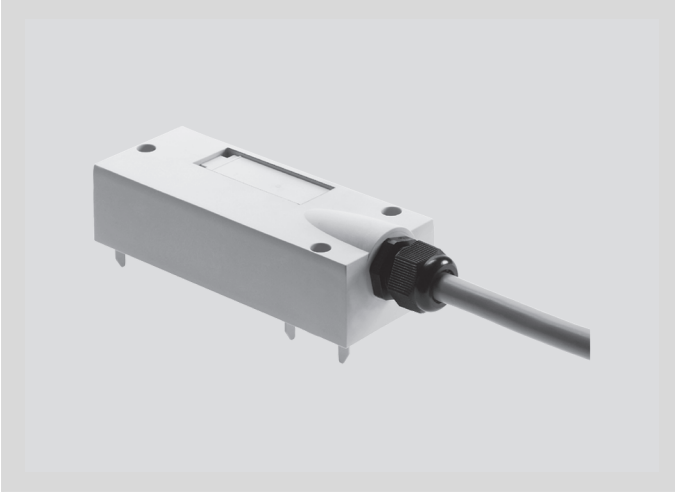

- Multipin soket bağlantısı için bağlantı kablosu
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 2,5 m, 5 m veya 10 m
- 10-pin, 26-pin, 27-pin veya 37-pin
- Sub-D

Ek bilgi → Internet: [.../nebv-s1](http://www.festo.com/nebv-s1)

Genel teknik veriler				
Tip	NEBV-S1W37-...-LE10	NEBV-S1W37-...-LE26	NEBV-S1W37-...-LE27	NEBV-S1W37-...-LE37
Elektriksel bağlantı	Soket, 10-pin, Sub-D	Soket, 26-pin, Sub-D	Soket, 27-pin, Sub-D	Soket, 37-pin, Sub-D
Nominal çalışma gerilimi [V]	24 DC			
Çalışma gerilimi aralığı [V]	21,6 ... 26,4 DC			
Kablo çapı [mm]	7,7	11,5	11,5	13
Kablo bileşimi	10x0,34 mm ²	26x0,34 mm ²	27x0,34 mm ²	37x0,34 mm ²
EN 60529'a uygun koruma sınıfı	IP65			
NEMA'ya uygun koruma sınıfı	NEMA4			
Malzemeler	Gövde Polyamid			
Ortam sıcaklığı [°C]	-5 ... +50			

Bağlantı kabloları NEBV-S1W37

Devre (soket görünümü)		NEBV-S1W37-...-LE10		NEBV-S1W37-...-LE26		NEBV-S1W37-...-LE27		NEBV-S1W37-...-LE37	
		Pin	Kablo rengi	Pin	Kablo rengi	Pin	Kablo rengi	Pin	Kablo rengi
	1	Beyaz	1	Beyaz	1	Beyaz	1	Beyaz	
	2	Kahverengi	2	Kahverengi	2	Kahverengi	2	Kahverengi	
	3	Yeşil	3	Yeşil	3	Yeşil	3	Yeşil	
	4	Sarı	4	Sarı	4	Sarı	4	Sarı	
	5	Gri	5	Gri	5	Gri	5	Gri	
	6	Pembe	6	Pembe	6	Pembe	6	Pembe	
	7	Mavi	7	Mavi	7	Mavi	7	Mavi	
	8	Kırmızı	8	Kırmızı	8	Kırmızı	8	Kırmızı	
	9	-	9	Gri-pembe	9	Gri-pembe	9	Gri-pembe	
	10	-	10	Kırmızı-mavi	10	Kırmızı-mavi	10	Kırmızı-mavi	
	11	-	11	Beyaz-yeşil	11	Beyaz-yeşil	11	Beyaz-yeşil	
	12	-	12	Kahverengi-yeşil	12	Kahverengi-yeşil	12	Kahverengi-yeşil	
	13	-	13	Beyaz-sarı	13	Beyaz-sarı	13	Beyaz-sarı	
	14	-	14	Sarı-kahverengi	14	Sarı-kahverengi	14	Sarı-kahverengi	
	15	-	15	Beyaz-gri	15	Beyaz-gri	15	Beyaz-gri	
	16	-	16	Gri-kahverengi	16	Gri-kahverengi	16	Gri-kahverengi	
	17	-	17	Beyaz-pembe	17	Beyaz-pembe	17	Beyaz-pembe	
	18	-	18	Pembe-kahverengi	18	Pembe-kahverengi	18	Pembe-kahverengi	
	19	-	19	Beyaz-mavi	19	Beyaz-mavi	19	Beyaz-mavi	
	20	-	20	Kahverengi-mavi	20	Kahverengi-mavi	20	Kahverengi-mavi	
	21	-	21	Beyaz-kırmızı	21	Beyaz-kırmızı	21	Beyaz-kırmızı	
	22	-	22	Kahverengi-kırmızı	22	Kahverengi-kırmızı	22	Kahverengi-kırmızı	
	23	-	23	-	23	Gri-yeşil	23	Gri-yeşil	
	24	-	24	-	24	-	24	Sarı-gri	
	25	-	25	-	25	-	25	Pembe-yeşil	
	26	-	26	-	26	-	26	Sarı-pembe	
	27	-	27	-	27	-	27	Yeşil-mavi	
	28	-	28	-	28	-	28	Sarı-mavi	
	29	-	29	-	29	-	29	Yeşil-kırmızı	
	30	-	30	-	30	-	30	Sarı-kırmızı	
	31	-	31	-	31	-	31	Yeşil-siyah	
	32	-	32	-	32	-	32	Gri-mavi	
	33	-	33	-	33	-	33	Sarı-siyah	
	34	-	34	Beyaz-siyah	34	Beyaz-siyah	34	Beyaz-siyah	
	35	-	35	Kahverengi-siyah	35	Kahverengi-siyah	35	Kahverengi-siyah	
	36	Siyah	36	Siyah	36	Siyah	36	Siyah	
	37	Mor	37	Mor	37	Mor	37	Mor	

Sipariş bilgileri			
	Kontakt sayısı	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
Poliüretan kablo kılıfı			
	10-pin	2,5	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10
		5	NEBV-S1W37-E-5-LE10
		10	NEBV-S1W37-E-10-LE10
	26-pin	2,5	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26
		5	NEBV-S1W37-E-5-LE26
		10	NEBV-S1W37-E-10-LE26
	37-pin	2,5	NEBV-S1W37-K-.,5-LE37
		5	NEBV-S1W37-K-5-LE37
		10	NEBV-S1W37-K-10-LE37

Sipariş bilgileri			
	Kontakt sayısı	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
Polivinil klorid kablo kılıfı			
	10-pin	2,5	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10
		5	NEBV-S1W37-KM-5-LE10
		10	NEBV-S1W37-KM-10-LE10
	27-pin	2,5	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27
		5	NEBV-S1W37-KM-5-LE27
		10	NEBV-S1W37-KM-10-LE27
	37-pin	2,5	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37
		5	NEBV-S1W37-KM-5-LE37
		10	NEBV-S1W37-KM-10-LE37