


 
Schalldämpfer AMTC

FESTO

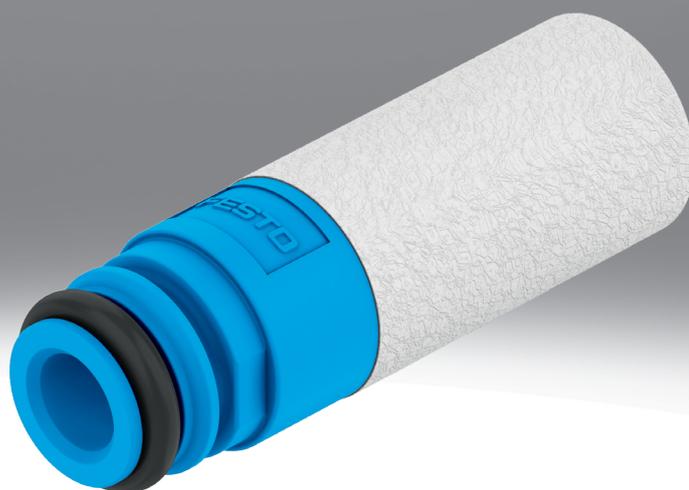

Merkmale

Auf einen Blick



Cartridge für Magnetventile VUVB-ST12 und Ventilinsel Typ 23 VTUB-12.

- Befestigung mittels Pin (Federbügel, im Lieferumfang des Ventils enthalten)
- Kunststoffausführung
- Betriebsmedium Druckluft

Hinweis: Schalldämpfer in Petroleum reinigen (nicht mit Benzin oder Trichlorethylen).

Typenschlüssel

001	Baureihe	
AMTC	Schalldämpfer	

003	Zusatzeigenschaften	
	Ohne	

002	Ausführung Produkt	
P	Vorwiegend Polymeranteil	

004	Pneumatischer Anschluss	
PC10	Cartridge 10 mm	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Pneumatischer Anschluss	Cartridge 10 mm
Einbaulage	beliebig
Schalldruckpegel ¹⁾	58 dB(A)

1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

Betriebs- und Umweltbedingungen


Betriebsdruck	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsdruck	0 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur	-5 ... 60°C

Werkstoffe

Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Abmessungen

Abmessungen – Cartridge 10 mm

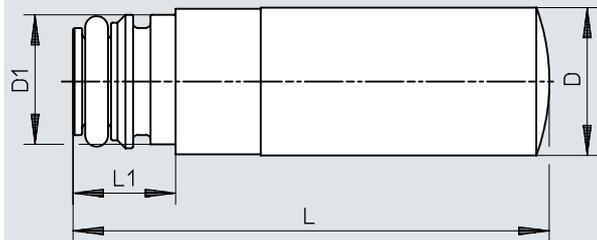Download CAD-Daten → www.festo.com

	D ∅	D1 ∅	L	L1
AMTC-P-PC10	9,8	8,9	31,4	6,8

Bestellangaben

Bestellangaben					
	Pneumatischer Anschluss	Schalldruckpegel	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Cartridge 10 mm	58 dB(A)	2 g	1224460	AMTC-P-PC10