


Schalldämpfer AMTX

FESTO

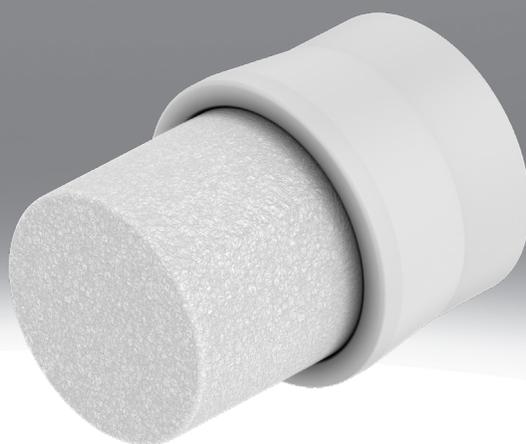

Typenschlüssel

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 001 | Baureihe | |
| AMTX | Schalldämpfer | |

| | | |
|----------|---------------------|--|
| 002 | Zusatzeigenschaften | |
| P | Patrone | |

| | | |
|-------------|-------------------------|--|
| 003 | Pneumatischer Anschluss | |
| PC12 | Cartridge 12 mm | |

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------|
| Pneumatischer Anschluss | Cartridge 12 mm |
| Befestigungsart | mit Halteklammer |

Betriebs- und Umweltbedingungen

| | |
|---|--|
| Betriebsdruck | -0,1 ... 0,7 MPa |
| Betriebsdruck | -1 ... 7 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50°C |
| Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾ | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Werkstoffe

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Werkstoff Schalldämpfer | PE |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |

Abmessungen

Abmessungen – AMTX

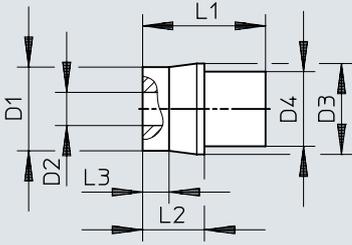Download CAD-Daten → www.festo.com

| | D1 ∅ ± 0,2 | D2 ∅ ± 0,1 | D3 ∅ ± 0,15 | D4 ∅ ± 0,2 | L1 ± 0,2 | L2 ± 0,2 | L3 ± 0,1 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| AMTX-P-PC12 | 11,1 | 4,4 | 12,1 | 9,9 | 16,2 | 8,2 | 3,5 |

Bestellangaben

| Bestellangaben | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | Pneumatischer Anschluss | Gebindegröße ¹⁾ | Produktgewicht | Teile-Nr. | Typ |
|  | Cartridge 12 mm | 1 | 0,7 g | 8191740 | AMTX-P-PC12 |

1) Stückzahl