

Konfektionierbare Steckverbinder NECU, universell

Datenblatt

Busanschluss FBSD-KL

- Steckdose für Feldbus-anschluss




Allgemeine Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt 5-polig, Schraubklemme 5-polig
Betriebsspannungsbereich [V DC]	24
Strombelastbarkeit [A]	12
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,2 ... 2,5
Befestigungsart	2 Schrauben M2,5x12
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20

Werkstoffe	
Steckkontakt	Bronze, vergoldet
Gehäuse	Polyamid (Farbe: schwarz)

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

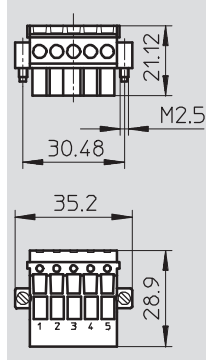

Bestellangaben			
Elektrischer Anschluss	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Dose gewinkelt 5-polig, Schraubklemme 5-polig	20	525635	FBSD-KL-2x5POL