

Steckdosenleitung KMPPE

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Allgemeines:


- Verbindungsleitung für Proportional-Druckregelventile MPPES
- Einseitig konfektioniert
- Dose gewinkelt
- Kabellängen 2,5 m oder 5 m
- 8 Adern
- Dose M16x0,75, 8-polig

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Entspricht Norm	DIN 47100
Leitungsbezeichnung	mit Zubehör
Anschlusshäufigkeit	500

Technische Daten - Elektrischer Anschluss 1

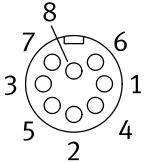

Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anslusstechnik	M16x0,75 nach EN 61076-2-106
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung

Technische Daten - Elektrischer Anschluss 2

Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anslusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	8
Aderenden	stumpf abgeschnitten

Technische Daten - Elektrisch

Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	5 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,6 kV
Verschmutzungsgrad	1
Schirmung	ja

Technische Daten - Kabel

Kabeldurchmesser	6,8 mm
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen nach Anfrage
Kabelaufbau	8 x 0,25 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt	0,25 mm ²

Datenblatt

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schraubverriegelung	PA
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 ... 80°C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70°C
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ²⁾	nach UK RoHS Vorschriften


1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads](http://www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads).

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads](http://www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads).

Bestellangaben

Bestellangaben					
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Kabellänge	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
M16x0,75 nach EN 61076-2-106	offenes Ende	2,5 m	243 g	161879	KMPPE-B-2,5
		5 m	459 g	161878	KMPPE-B-5

Zubehör

Zubehör	Baugröße	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	20x5,2 mm	1	33361	KM-BZ