 





Datenblatt



-  - Temperaturbereich
-10 ... +80 °C
-  - Betriebsdruck
0,14 ... 0,8 MPa



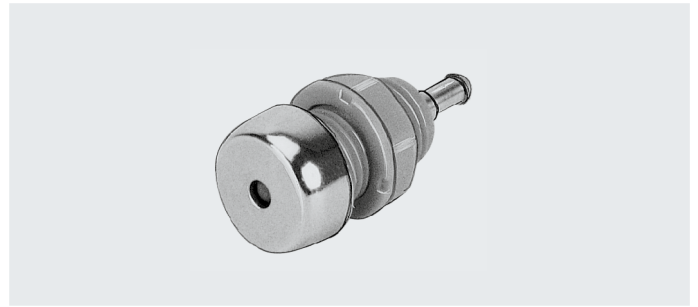Dieses Anzeigergerät spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 0,14 MPa herrscht. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands.

Bei Betätigung ragt der von allen Seiten deutlich sichtbare Anzeigestift 3 mm hervor.

Allgemeine Technische Daten

Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Produktgewicht [g]	4

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck	[MPa]	0,14 ... 0,8
	[bar]	1,4 ... 8
	[psi]	20,3 ... 116
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]	
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L	
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (dann erforderlich)	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +80	

Werkstoffe

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
-------------------	--------------

Bestellangaben

Pneumatischer Anschluss	Anzeigefarbe	Teile-Nr.	Typ
Stecknippel PK-3	rot	9791	OH-10