


**Anschlußplatte Typ CAS-1/2**  
 Anschlüsse seitlich

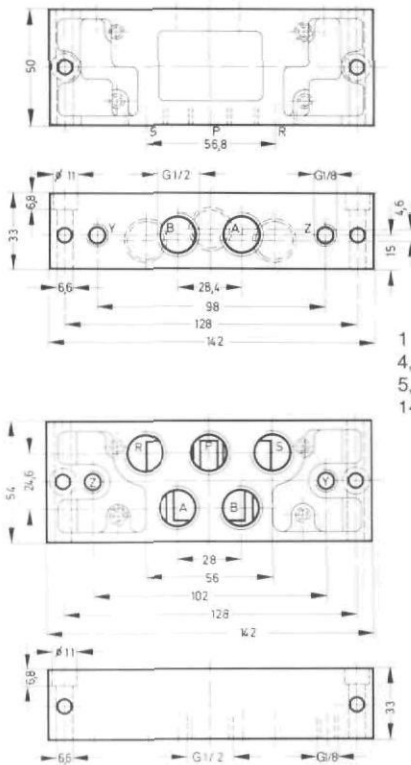

**Anschlußplatte Typ CAU-1/2**  
 Anschlüsse unten




CAS-1/2



- 1 (P) = Druckluftanschluß
- 4, 2 (A, B) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitungen
- 5, 3 (R, S) = Entlüftung
- 14, 12 (Y, Z) = Steuerleitungen

CAU-1/2

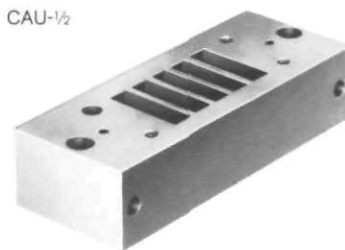

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	5801 CAS-1/2	5802 CAU-1/2
Befestigungsart		Durchgangsbohrungen	
Anschluß	Arbeitsleitungen	G 1/2	G 1/2
	Steuerleitungen	G 1/8	G 1/8
Normalnenndurchfluß mit Ventil		2700 l/min	2700 l/min
Werkstoffe		GD-Al	
Gewicht		0,520 kg	0,500 kg