



Optische Anzeige
Typ OH-22 grün
OH-22 rot
OH-22 gelb
OH-22 blau

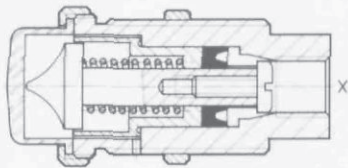

Dieses Anzeigegerät spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,5 bar vorhanden ist. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebauten Spiegelfläche von allen Seiten deutlich sichtbar ist.

Ausführung: Aluminium eloxiert,
Schrifthöhe 6 mm

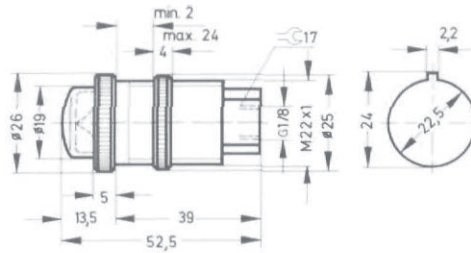

Werkstoff-Hinweis: RoHS konform

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	4600 OH-22 blau	4601 OH-22 gelb	4237 OH-22 grün	4131 OH-22 rot
Medium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium		geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)			
Befestigungsart		Fronttafeleinbau (Einbau- \varnothing 22,5 mm)			
Anschluß		G 1/8			
Druckbereich		1,5 bis 8 bar			
Anzeigefarben		blau	gelb	grün	rot
Sichtwinkel		> 180° (räumlich)			
Anzeigefrequenz max.		25 Hz (wegen Erwärmung kurzfristig)			
Temperaturbereich		bis +45° C			
Werkstoffe		Gehäuse: Polyamid; Dichtungen: NBR			
Gewicht		0,025 kg			