


## Soket bağlantılar ASI-SD

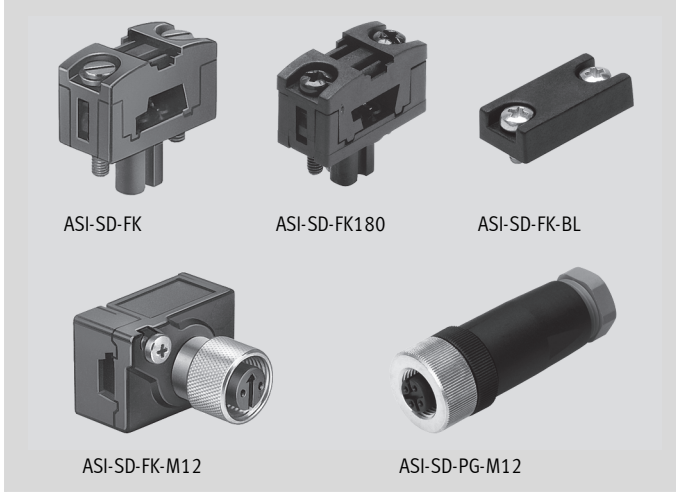

- AS-arayüz istasyonlarını AS-arayüz bus sistemine bağlamak için flat kablo soketi
- Ters polarite koruması
- Sökülebilir bağlantı
- 2-pin veya 4-pin

Ek bilgi → Internet: [.../asi-sd](http://www.festo.com/asi-sd)

Genel teknik veriler						
Tip		ASI-SD-FK-M12	ASI-SD-PG-M12	ASI-SD-FK	ASI-SD-FK180	ASI-SD-FK-BL
Montaj tipi		Tırtıl vida		İki M2,5 vida		
Bağlantı tipi		İzolasyon kaydırmalı teknoloji	Vidalı klemens	İzolasyon kaydırmalı teknoloji		-
Bağlantı kesiti	[mm <sup>2</sup> ]	1,5	0,75	1,5		-
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	40	125	60	60	-
	[V DC]	-	-	75	75	-
İzin verilen akım yükü	[A]	2	3	3	3	-
Kablo bağlantısı		-	Pg9	-	-	-
Koruma sınıfı		IP67		IP65		
Malzemeler	Gövde	Polyamid		Polyamid		
	Kontaklar	Altın kaplı bakır bazlı alaşım	Bronz	Bronz		-
	Bağlantı somunu	Nikel kaplı yüzey		-	-	-
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25 ... +60	-40 ... +85	-5 ... +50		-20 ... +70

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, 2-pin	ASI-SD-FK-M12
	Düz soket, 4-pin, vidalı klemens	ASI-SD-PG-M12

Sipariş bilgileri		
	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, 2-pin, kablo deliği 0°	ASI-SD-FK
	Düz soket, 2-pin, kablo deliği 180°	ASI-SD-FK180
	-	ASI-SD-FK-BL

