

Çoklu dağıtım modülleri QS, Quick Star




- Kolay hortum takma
- Kolay çıkarma
- 6 çıkışa kadar
- 360° dönebilir
- Belirtilen tipler ATEX yönetmeliğine uygun olarak patlayıcı ortamlar içindir → www.festo.com/en/ex

Ek bilgi → Internet: .../quick star


Önemli özellikler

360° dönebilir

360° dönebilir, bilyalı rulman

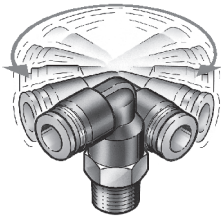

Hizalama montaj sırasında yapılır.
Hortum hareketi kullanımda ayarlanır.

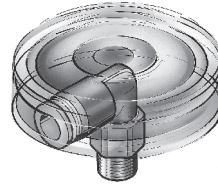

Dönme hareketine izin verir
500 rpm'e kadar.

Ürün gamına genel bakış

Tasarım	Versiyon	Bağlantı												
		R dış				G dış ölçüsü				Hortum dış çapı için				
		R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	4	6	8	10	12
L şeklinde	Çoklu dağıtım modülü, 2-yollu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Çoklu dağıtım modülü, 3-yollu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Çoklu dağıtım modülü, 4-yollu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Çoklu dağıtım modülü, 6-yollu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Çoklu dağıtım modülü, 4 çıkış	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-
T şeklinde	3 çıkış	■	■	■	-	■	■	■	-	■	■	■	■	■

Çalışma şartları

Çalışma basıncı	[bar]	-0.95 ... +10
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0 ... 60

Çoklu dağıtım modülleri QSLV, Quick Star

Çoklu dağıtım modülü QSLV2

2-yollu, 360° dönebilir



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
R dış			
R ¹ / ₈	4	QSLV2-1/8-4	1
	6	QSLV2-1/8-6	1
	8	QSLV2-1/8-8	1
R ¹ / ₄	6	QSLV2-1/4-6	1
	8	QSLV2-1/4-8	1
	10	QSLV2-1/4-10	1
R ³ / ₈	8	QSLV2-3/8-8	1
	10	QSLV2-3/8-10	1
	12	QSLV2-3/8-12	1
R ¹ / ₂	12	QSLV2-1/2-12	1



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
Sızdırmazlık halkalı G dış			
G ¹ / ₈	4	QSLV2-G1/8-4	1
	6	QSLV2-G1/8-6	1
	8	QSLV2-G1/8-8	1
G ¹ / ₄	6	QSLV2-G1/4-6	1
	8	QSLV2-G1/4-8	1
	10	QSLV2-G1/4-10	1
G ³ / ₈	8	QSLV2-G3/8-8	1
	10	QSLV2-G3/8-10	1
	12	QSLV2-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	12	QSLV2-G1/2-12	1

Çoklu dağıtım modülü QSLV4

4-yollu, 360° dönebilir



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
R dış			
R ¹ / ₈	4	QSLV4-1/8-4	1
	6	QSLV4-1/8-6	1
	8	QSLV4-1/8-8	1
R ¹ / ₄	6	QSLV4-1/4-6	1
	8	QSLV4-1/4-8	1
	10	QSLV4-1/4-10	1
R ³ / ₈	8	QSLV4-3/8-8	1
	10	QSLV4-3/8-10	1
	12	QSLV4-3/8-12	1
R ¹ / ₂	12	QSLV4-1/2-12	1



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
Sızdırmazlık halkalı G dış			
G ¹ / ₈	4	QSLV4-G1/8-4	1
	6	QSLV4-G1/8-6	1
	8	QSLV4-G1/8-8	1
G ¹ / ₄	6	QSLV4-G1/4-6	1
	8	QSLV4-G1/4-8	1
	10	QSLV4-G1/4-10	1
G ³ / ₈	8	QSLV4-G3/8-8	1
	10	QSLV4-G3/8-10	1
	12	QSLV4-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	12	QSLV4-G1/2-12	1

Çoklu dağıtım modülü QSLV3

3-yollu, 360° dönebilir



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
R dış			
R ¹ / ₈	4	QSLV3-1/8-4	1
	6	QSLV3-1/8-6	1
	8	QSLV3-1/8-8	1
R ¹ / ₄	6	QSLV3-1/4-6	1
	8	QSLV3-1/4-8	1
	10	QSLV3-1/4-10	1
R ³ / ₈	8	QSLV3-3/8-8	1
	10	QSLV3-3/8-10	1
	12	QSLV3-3/8-12	1
R ¹ / ₂	12	QSLV3-1/2-12	1



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
Sızdırmazlık halkalı G dış			
G ¹ / ₈	4	QSLV3-G1/8-4	1
	6	QSLV3-G1/8-6	1
	8	QSLV3-G1/8-8	1
G ¹ / ₄	6	QSLV3-G1/4-6	1
	8	QSLV3-G1/4-8	1
	10	QSLV3-G1/4-10	1
G ³ / ₈	8	QSLV3-G3/8-8	1
	10	QSLV3-G3/8-10	1
	12	QSLV3-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	12	QSLV3-G1/2-12	1

Çoklu dağıtım modülü QSLV6

6-yollu, 360° dönebilir



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
R dış			
R ¹ / ₈	4	QSLV6-1/8-4	1
	6	QSLV6-1/8-6	1
	8	QSLV6-1/8-8	1
R ¹ / ₄	6	QSLV6-1/4-6	1
	8	QSLV6-1/4-8	1
	10	QSLV6-1/4-10	1
R ³ / ₈	8	QSLV6-3/8-8	1
	10	QSLV6-3/8-10	1
	12	QSLV6-3/8-12	1
R ¹ / ₂	12	QSLV6-1/2-12	1



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
Sızdırmazlık halkalı G dış			
G ¹ / ₈	4	QSLV6-G1/8-4	1
	6	QSLV6-G1/8-6	1
	8	QSLV6-G1/8-8	1
G ¹ / ₄	6	QSLV6-G1/4-6	1
	8	QSLV6-G1/4-8	1
	10	QSLV6-G1/4-10	1
G ³ / ₈	8	QSLV6-G3/8-8	1
	10	QSLV6-G3/8-10	1
	12	QSLV6-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	12	QSLV6-G1/2-12	1

1) Parça başına ambalaj ünitesi

Çoklu dağıtım modülleri QSQ, Quick Star

Çoklu dağıtıcı QSQ

4 çıkış, 360° dönebilir



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
R dış			
R ^{1/8}	4	QSQ-1/8-4	1
	6	QSQ-1/8-6	1
R ^{1/4}	4	QSQ-1/4-4	1
	6	QSQ-1/4-6	1



D1	D2	Sipariş kodu	PU ¹⁾
İndirgeyici			
6	4	QSQ-6-4	1
8	6	QSQ-8-6	1

1) Parça başına ambalaj ünitesi

