


Bağlantı kabloları KME

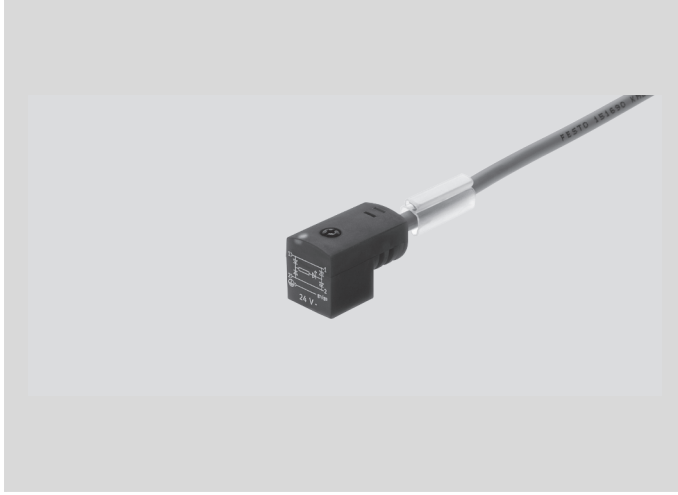

- Tekli bağlantı için kablolu soket
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 2,5 m, 5 m ve 10 m
- Soket, 3-pin
- E bobinli valfler için

Ek bilgi → Internet: [.../kme](#)

Genel teknik veriler		
Elektriksel bağlantı	Açılı soket, 3-pin, DIN EN 175301-803'e uygun	
Montaj tipi	M3 merkez vida	
Kablo bileşimi	[mm ²] 2x0,75	
Kablo çapı	[mm] 5,2	
Çalışma gerilimi	24	
Anahtarlama konum göstergesi	LED	
EN 60529'a uygun koruma sınıfı	IP67 (montajlı)	
Malzemeler	Gövde	Polimer
	Kontaklar	Bronz
	Kablo kılıfı	Polivinil klorid
Ortam sıcaklığı	[°C] -20 ... +80	

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
	2,5	KME-1-24DC-2.5-LED
	5	KME-1-24DC-5-LED
	10	KME-1-24-10-LED

