


Yaklaşım sensörleri SIES-8M, T-kanal için endüktif

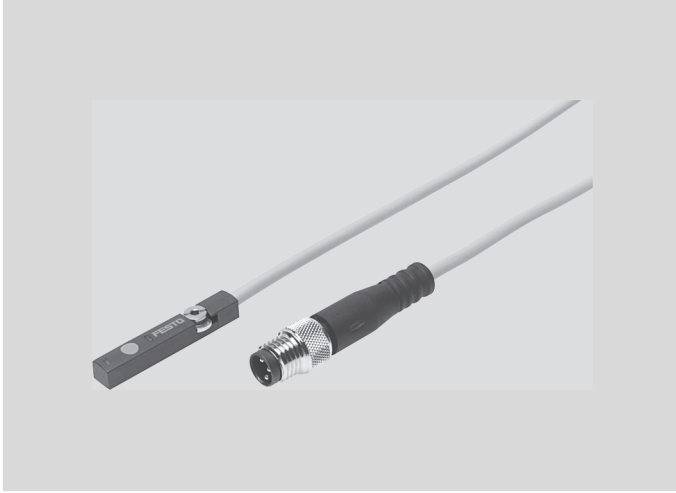


- T-kanalda gömülü, üstten kanala takılır
- EGC, EGSK, EGSP elektrikli eksenler ve T-kanallı tutucular için konum algılaması
- Anahtarlama çıkışı PNP veya NPN
- Algılanan bileşenin hareket yönünden bağımsız olarak görünebilirlik sağlayan 2 LED

Ek bilgi → Internet: .../sies-8m

Ürün gamına genel bakış				
Versiyon	Tip	Çalışma gerilimi	Anahtarlama çıkışı	Tasarım
Standart anahtarlama mesafesi	SIES Özel tasarım	10 ... 30 V DC	PNP NPN	T-kanal için

 7512.Teknik özellikler



ör: N/A kontak, PNP, kablolu

Malzemeler

Gövde:

SIES-8M-...-OE: Polyamid, poliüretan,

yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

SIES-8M-...-M8D: Nikel kaplı pirinç,

polyamid, poliüretan, yüksek alaşımlı

paslanmaz çelik

Kablo kılıfı:

Termoplastik poliüretan elastomer

Teknik özellikler		
Nominal çalışma mesafesi	[mm]	1,5
Anahtarlama çıkışı		PNP veya NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu		NA kontak veya NK kontak
Montaj tipi		Kanala vidalanır, üstten takılır, T-kanallı gömülü
Elektriksel bağlantı		Kablo, 3-telli M8x1 soketli kablo, 3-pin, tırtıl halka
Çalışma gerilimi aralığı	[V DC]	10 ... 30
Maks. çıkış akımı	[mA]	150
Uzunluk/genişlik/yükseklik	[mm]	5/5/32


Çalışma şartları		
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25 ... +70
Ortam sıcaklığı esnek kablo montajı ile	[°C]	-5 ... +70

Yaklaşım sensörleri SIES-8M, T-kanal için endüktif


Pin dağılımı

Kablo

 PNP N/A kontak




NPN N/A kontak

 


Soket

 
PNP N/A kontak




NPN N/A kontak

 


PNP N/K kontak

 


NPN N/K kontak

 

PNP N/K kontak

 

NPN N/K kontak

 

Kablo renkleri

BN = kahverengi

BK = siyah

BU = mavi

Sipariş kodu – Özel tasarım

SIES - 8M - 24V - K

Tip	
SIES	Sensör, özel tasarım
Tasarım	
8M	T-kanal için
Anahtarlama çıkışı	
P	PNP
N	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	
S	N/A kontak
O	N/K kontak
Nominal çalışma gerilimi	
24V	24 VDC
Kablo özellikleri	
K	Standart + hareketli kablo kanalı
Kablo uzunluğu	
0,3	0,3 m [2]
2,5	2,5 m [2]
5	5 m [2]
7,5	7,5 m [1]
10	10 m [2]
Elektriksel bağlantı	
OE	Kablo, 3-telli, açık uç
M8D	M8x1 soketli kablo, 3-pin, tırtıl halka

[1] Yalnız OE elektriksel bağlantısı ile.

[2] Yalnız M8D elektriksel bağlantısı ile.


Sipariş örneği:

SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D



Sensör, özel tasarım - T-kanal takılır - PNP, N/A kontak - nominal çalışma gerilimi 24 V DC - standart kablo özelliği ve hareketli kablo kanalı - kablo uzunluğu 0,3 m - M8x1 soketli kablo, 3-pin, tırtıl halka

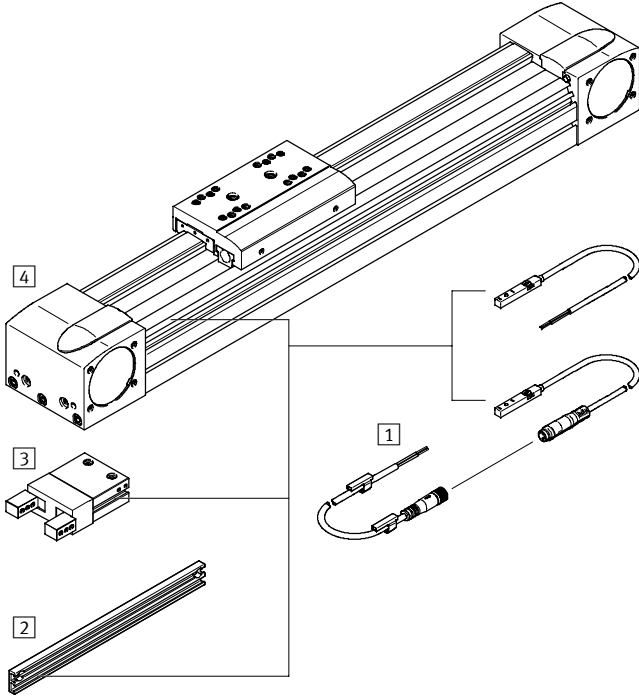

Yaklaşım sensörleri SIES-8M, T-kanal için endüktif

Ekipmanlara genel bakış



Montaj eklentileri ve aksesuarlar	→ Sayfa/İnternet
1 Bağlantı kablosu NEBU-M8...3	E-733
2 Sensör braketi SIEZ-8M	E-733
3 T-kanallı tutucu, ör: paralel tutucu HGP	tutucu
4 Elektriksel eksenler, ör: kayışlı eksen EGC-...-TB	egc egsk egsp
- Kanal kapağı	E-733

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
1 Bağlantı kablosu		
Düz soket Teknik özellikler → E-857		
	2,5	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
	5	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	10	NEBU-M8G3-K-10-LE3
Açılı soket		
	2,5	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
	5	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	10	NEBU-M8W3-K-10-LE3

Sipariş bilgileri		
	Uzunluk [m]	Sipariş kodu
2 Sensör braketi		
	0,2	SIEZ-8M-200
	0,4	SIEZ-8M-400
T-kanal için kanal kapağı		
	2x 0,5	ABP-5-S1

