

# Axialbausätze EAMM-A

**FESTO**



Festo Kernprogramm  
Löst 80% Ihrer Automatisierungsaufgaben

Weltweit: Schnell verfügbar, auch langfristig  
Gewohnt gut: Immer in Festo Qualität  
Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Das Festo Kernprogramm ist eine Vorauswahl der wichtigsten Funktionen und Produkte – Teil unseres gesamten Produktportfolios. Im Kernprogramm finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Automatisierung.

Schauen Sie  
nach dem  
Stern!

## Merkmale

### Auf einen Blick

Folgende Bausätze dienen zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Dabei wird die Antriebsenergie des Motors über eine Kuppelung auf die Achsen übertragen.

Eine Anbindung mit Motoren von Festo oder Fremdmotoren ist möglich.

Die Auswahl ermöglicht Ihnen einen Überblick über die Kombinationsmöglichkeiten.

Das Projektierungstool „Electric Motion Sizing“ unterstützt Sie bei der Suche nach der passenden Kombination.

### Electric Motion Sizing

Elektromechanische Antriebe projektieren



Schnell und sicher zum optimalen Antriebspaket: Electric Motion Sizing berechnet aus wenigen Applikationsdaten passende Kombinationen aus elektrischer Achse, elektrischem Motor und Servoantriebsregler. Für Ihre gewählte Kombination erhalten Sie alle relevanten Daten bis hin zur Stückliste und Dokumentation. Das vermeidet Fehlinterpretationen und ergibt eine deutlich verbesserte Energieeffizienz des Systems. Eine Durchgängigkeit bis zur Festo Automation Suite erleichtert Ihnen zudem die Inbetriebnahme.

 
Mehr unter [www.festo.com/ems](http://www.festo.com/ems)

### Schnell zur passenden Achs/Motor-Kombination mit Fremdmotor

Gewünschte Achse auswählen und in der Spalte „Schnittstelle Motor“ den Code notieren

Schnittstellen-Code in der Schnittstellentabelle für Fremdmotoren (→ ab Seite 64) suchen und prüfen, ob der gewünschte Fremdmotor aufgelistet ist

#### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF



Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
→ ab Seite 67  
Technische Daten für Axialbausätze  
→ ab Seite 72

Motor/Getriebe <sup>1)</sup>	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-32</b>			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	1976465	EAMM-A-D32-40P
		2207372	EAMM-A-D32-40P-S1 <sup>2)</sup>
EMMS-AS-40-..., Fremdmotor	40A	543147	EAMM-A-D32-40A
		1322178	EAMM-A-D32-40A-S1 <sup>2)</sup>

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Schnittstelle	Hersteller	Typ
<b>Motor</b>		
<b>Fremdmotoren</b>		
58AA	SEW Eurodrive	CMP40; CMP40S/IM
	Bosch Rexroth	MKD 025; MSK030B; MSK030C; MSK03x
	Danaher Motion	AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x-AC/AN
	Beckhoff	AM3021; AM3022; AM3023; AM3024
	B-R Automation	8JSA2
Mitsubishi	AKM21; AKM21x-Ax; AKM22; AKM22x-Ax; AKM23; AKM23x-Ax; AKM24; AKM24x-Ax	
60AA	Fastech	EzM2-60S/M/L

## Übersicht Schnittstellen


Schnittstelle Achsmechanik	
D19	EGSL-35
D32	ESBF-32, EGSL-45, ERMB-20, EHMB-20
D32-35A	ERMB-20, EHMB-20
D40	ESBF-40, EGSL-55, ERMB-25, EHMB-25
D50	ESBF-50
D60	ESBF-63, EGSL-75, ERMB-32, EHMB-32
D80	ESBF-80
D100	ESBF-100
L27	EGC-50-...-TB
L38	EGC-70-...-TB, ELGD-TB-100
L48	EGC-80-...-TB, ELGD-TB-80
L62	EGC-120-...-TB
L95	EGC-185-...-TB
M43	EGC-HD-125-...-TB
M48	EGC-HD-160-...-TB
M80	EGC-HD-220-...-TB
N38	ELGA-TB-...-70
N48	ELGA-TB-...-80, ELCC-TB-...-60, ELCC-TB-...-70, ELGD-TB-60
N80	ELGA-TB-...-120, ELCC-TB-...-90
L95	ELGA-TB-...-150, ELCC-TB-...-110
P3-28D	EGSK-15
P4-28B	EGSK-20
P5-28B	EGSK-26
P6-38A	EGSK-33
P8-38A	EGSK-46
R27	ELGG-...-35, ELGR-...-35
R38	ELGG-...-45, ELGR-...-45
R48	ELGG-...-55, ELGR-...-55
S38	EGC-70-...-BS, EGC-HD-125-...-BS, ELGA-BS-...-70
S48	EGC-80-...-BS, EGC-HD-160-...-BS, ELGA-BS-...-80
S62	EGC-120-...-BS, EGC-HD-220-...-BS, ELGA-BS-...-120
S95	EGC-185-...-BS, ELGA-BS-...-150
V20	EPCC-25, EGSC-25
V25	EPCC-32, EGSC-32, ELGC-BS-32
V32	EPCC-45, EGSC-45, ELGC-BS-45, ELGC-TB-45
T42	EPCC-60, EGSC-60, ELGC-BS-60, ELGC-TB-60, ELGD-BS-60/100
T46	ELGC-BS-80, ELGC-TB-80, ELGT-BS-90/-120/-160, ELGD-BS-80
X22	EXCM-30
X48	EXCM-40, EXCH-40
X62	EXCH-60
Y62	EXCT-30

Schnittstelle Motor	
28A	Schrittmotor EMMS-ST-28
28AA	Fremdmotor

38AA	Fremdmotor
40A	Fremdmotor
40G	Getriebe EMGA-40, Fremdgetriebe
40P	Servomotor EMME-AS-40, EMMB-AS-40, Fremdmotor
40R	Fremdmotor
40RA	Fremdmotor
42A	Schrittmotor EMMT-ST-42, EMMB-ST-42, Fremdmotor
42AB	Fremdmotor
50GA	Fremdmotor
55A	Fremdmotor
57A	Schrittmotor EMMT-ST-57, EMMB-ST-57
57AA	Fremdmotor
58AA	Fremdmotor
60AA	Fremdmotor
60AB	Fremdmotor
60G	Getriebe EMGA-60-...-SAS/SST
60H	Getriebe EMGA-60-...-EAS, Fremdmotor
60P	Servomotor EMMT-AS-60, EMMB-AS-60, Fremdmotor
60PA	Fremdmotor
60R	Fremdmotor
60RA	Fremdmotor
70A	Fremdmotor
70AA	Fremdmotor
70GA	Fremdgetriebe
80G	Getriebe EMGA-80, Fremdgetriebe
80P	Servomotor EMMT-AS-80, EMMB-AS-80, Fremdmotor
80PA	Fremdmotor
80PB	Fremdmotor
82AA	Fremdmotor
84AA	Fremdmotor
85AA	Fremdmotor
87A	Schrittmotor EMMT-ST-87, EMMB-ST-87
90GA	Fremdmotor
100A	Servomotor EMMT-AS-100, Fremdmotor
120G	Getriebe EMGA-120-...-SAS, Fremdgetriebe
150A	Servomotor EMMT-AS-150
160G	Getriebe EMGA-160-...-SAS, Fremdgetriebe
190A	Servomotor EMMT-AS-190

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder EPCC

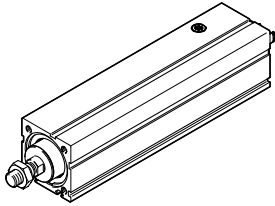

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EPCC-25</b>			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	★ 4505258	EAMM-A-V20-28A
Fremdmotor	28AA	8093016	EAMM-A-V20-28AA
<b>EPCC-32</b>			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093162	EAMM-A-V25-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4491059	EAMM-A-V25-40P
Fremdmotor	40R	8087062	EAMM-A-V25-40R
Fremdmotor	40RA	8094100	EAMM-A-V25-40RA
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	35A, 35AB	8093255	EAMM-A-V25-35A
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4582608	EAMM-A-V25-42A
Fremdmotor	42AB	8094108	EAMM-A-V25-42AB
<b>EPCC-45</b>			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...	60P	★ 4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
mit Schrittmotor			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
<b>EPCC-60</b>			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...	60P, 60 PA	★ 4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80P	★ 4623788	EAMM-A-T42-80P
mit Schrittmotor			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4610008	EAMM-A-T42-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

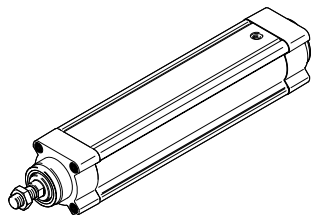

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-32</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 1976465 2207372	EAMM-A-D32-40P EAMM-A-D32-40P-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	40A	543147	EAMM-A-D32-40A
		1322178	EAMM-A-D32-40A-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	40R	8105826	EAMM-A-D32-40R
Fremdmotor	40RA	8125610	EAMM-A-D32-40RA
Fremdmotor	55A	550979	EAMM-A-D32-55A
		1322180	EAMM-A-D32-55A-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	58AA	8105884	EAMM-A-D32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197499	EAMM-A-D32-60P-G2
		8197495	EAMM-A-D32-60P-S1-G2 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	60R	8105918	EAMM-A-D32-60R
Fremdmotor	60RA	8105889	EAMM-A-D32-60RA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
		2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
		2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Schrittmotor</b>			
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

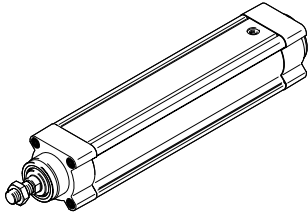

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-32</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 543148 1322179	EAMM-A-D32-42A EAMM-A-D32-42A-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-..., Fremdmotor	57A	★ 550980 1322181	EAMM-A-D32-57A EAMM-A-D32-57A-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1454238 2256396	EAMM-A-D32-40G EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2946758 2946759	EAMM-A-D32-60G EAMM-A-D32-60G-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	1454238 2256396	EAMM-A-D32-40G EAMM-A-D32-40G-S1 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	50GA	8117072	EAMM-A-D32-50GA
Fremdgetriebe	60H	2946760 2946761	EAMM-A-D32-60H EAMM-A-D32-60H-S1 <sup>2)</sup>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF

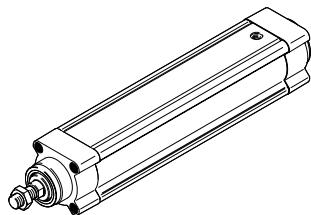

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-40</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	543153	EAMM-A-D40-55A
		1322182	EAMM-A-D40-55A-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	58AA	8105928	EAMM-A-D40-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197493	EAMM-A-D40-60P-G2
		8197497	EAMM-A-D40-60P-S1-G2 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	60R	8117079	EAMM-A-D40-60R
Fremdmotor	60RA	8117078	EAMM-A-D40-60RA
Fremdmotor	70A	550981	EAMM-A-D40-70A
		1322185	EAMM-A-D40-70A-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105952	EAMM-A-D40-70AA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-..., EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-..., EMGA-40-A-G-...-40P	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
		1322183	EAMM-A-D40-57A-S1 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	60AA	8105929	EAMM-A-D40-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
		1322186	EAMM-A-D40-87A-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-..., EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2256400	EAMM-A-D40-60G
		2256409	EAMM-A-D40-60G-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	50GA	8117076	EAMM-A-D40-50GA
Fremdgetriebe	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 <sup>2)</sup>


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 61 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF

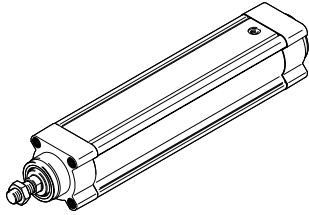

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-50</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	70A	2733783	EAMM-A-D50-70A
		2734287	EAMM-A-D50-70A-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	8197489	EAMM-A-D50-80P-G2
		8197494	EAMM-A-D50-80P-S1-G2 <sup>2)</sup>
Fremdmotor	80PB, 80R	8197488	EAMM-A-D50-80PB-G2
Fremdmotor	82AA	8123491	EAMM-A-D50-82AA
Fremdmotor	84AA	8123490	EAMM-A-D50-84AA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 2733784	EAMM-A-D50-100A
		2734288	EAMM-A-D50-100A-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197492	EAMM-A-D50-60H-G2
		8197491	EAMM-A-D50-60H-S1-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197492	EAMM-A-D50-60H-G2
		8197491	EAMM-A-D50-60H-S1-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	70GA	8123492	EAMM-A-D50-70GA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 2733781	EAMM-A-D50-87A
		2734286	EAMM-A-D50-87A-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197498	EAMM-A-D50-60G-G2
		8197496	EAMM-A-D50-60G-S1-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	60G	8197498	EAMM-A-D50-60G-G2
		8197496	EAMM-A-D50-60G-S1-G2 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	60H	8197492	EAMM-A-D50-60H-G2
		8197491	EAMM-A-D50-60H-S1-G2 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 <sup>2)</sup>


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65



## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

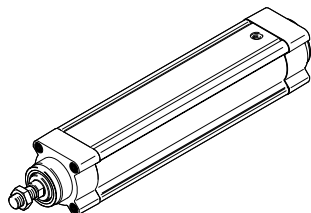


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-63</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	70A	<b>543161</b> <b>2256699</b>	<b>EAMM-A-D60-70A</b> <b>EAMM-A-D60-70A-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	<b>★ 1977073</b> <b>2218564</b>	<b>EAMM-A-D60-80P</b> <b>EAMM-A-D60-80P-S1<sup>2)</sup></b>
<b>Fremdmotor</b>	80PB, 80R	<b>8105937</b>	<b>EAMM-A-D60-80PB</b>
<b>Fremdmotor</b>	84AA	<b>8105945</b>	<b>EAMM-A-D60-84AA</b>
<b>Fremdmotor</b>	92RA	<b>8159834</b>	<b>EAMM-A-D60-92RA</b>
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	<b>8197500</b> <b>8197490</b>	<b>EAMM-A-D60-100A-G2</b> <b>EAMM-A-D60-100A-S1-G2<sup>2)</sup></b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-AS-60-...</b> <b>EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>	60H	<b>1454245</b> <b>2256697</b>	<b>EAMM-A-D60-60H</b> <b>EAMM-A-D60-60H-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-80-...</b> <b>EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>	80G	<b>8199480</b> <b>8199481</b>	<b>EAMM-A-D60-80G-G2</b> <b>EAMM-A-D60-80G-S1-G2<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-100-...</b> <b>EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>	80G	<b>8199480</b> <b>8199481</b>	<b>EAMM-A-D60-80G-G2</b> <b>EAMM-A-D60-80G-S1-G2<sup>2)</sup></b>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...</b> <b>EMGA-60-A-G...-60P</b>	60H	<b>1454245</b> <b>2256697</b>	<b>EAMM-A-D60-60H</b> <b>EAMM-A-D60-60H-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...</b> <b>EMGA-80-A-G...-80P</b>	80G	<b>8199480</b> <b>8199481</b>	<b>EAMM-A-D60-80G-G2</b> <b>EAMM-A-D60-80G-S1-G2<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-100-...</b> <b>EMGA-80-A-G...-100A</b>	80G	<b>8199480</b> <b>8199481</b>	<b>EAMM-A-D60-80G-G2</b> <b>EAMM-A-D60-80G-S1-G2<sup>2)</sup></b>

- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.
- 2) Erhöhte Schutzart IP65
- 3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 110 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

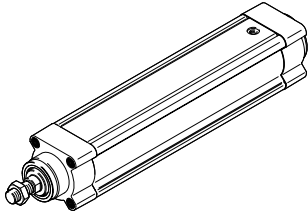

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-63</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
		1322188	EAMM-A-D60-87A-S1 <sup>2)</sup>
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	★ 2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>3)</sup>
		2256698	EAMM-A-D60-60G-S1 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
		8199481	EAMM-A-D60-80G-S1-G2 <sup>2)</sup>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
		2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
		8199481	EAMM-A-D60-80G-S1-G2 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	90GA	8105944	EAMM-A-D60-90GA

- 1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.  
 2) Erhöhte Schutzart IP65  
 3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 110 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

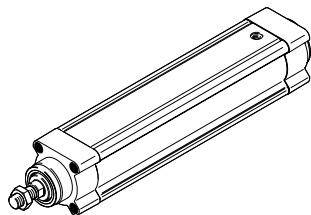

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ESBF-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	84AA	<b>8110055</b>	<b>EAMM-A-D80-84AA</b>
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	<b>1589665</b>	<b>EAMM-A-D80-100A</b>
		<b>1600673</b>	<b>EAMM-A-D80-100A-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-150</b>	150A	<b>8157273</b>	<b>EAMM-A-D80-150A</b>
		<b>8157274</b>	<b>EAMM-A-D80-150A-S1<sup>2)</sup></b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>	80G	<b>2946763</b>	<b>EAMM-A-D80-80G</b>
		<b>2946764</b>	<b>EAMM-A-D80-80G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>	80G	<b>2946763</b>	<b>EAMM-A-D80-80G</b>
		<b>2946764</b>	<b>EAMM-A-D80-80G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P</b>	80G	<b>2946763</b>	<b>EAMM-A-D80-80G</b>
		<b>2946764</b>	<b>EAMM-A-D80-80G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A</b>	80G	<b>2946763</b>	<b>EAMM-A-D80-80G</b>
		<b>2946764</b>	<b>EAMM-A-D80-80G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87</b>	80G	<b>2946763</b>	<b>EAMM-A-D80-80G</b>
		<b>2946764</b>	<b>EAMM-A-D80-80G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	80G	<b>2946763</b>	<b>EAMM-A-D80-80G</b>
		<b>2946764</b>	<b>EAMM-A-D80-80G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>Fremdgetriebe</b>	90GA	<b>8110063</b>	<b>EAMM-A-D80-90GA</b>
<b>ESBF-100</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	<b>3356796</b>	<b>EAMM-A-D100-100A</b>
		<b>3356931</b>	<b>EAMM-A-D100-100A-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-150</b>	150A	<b>8157275</b>	<b>EAMM-A-D100-150A</b>
		<b>8157276</b>	<b>EAMM-A-D100-150A-S1<sup>2)</sup></b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100</b>	120G	<b>2449341</b>	<b>EAMM-A-D100-120G</b>
		<b>2946765</b>	<b>EAMM-A-D100-120G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140</b>	120G	<b>2449341</b>	<b>EAMM-A-D100-120G</b>
		<b>2946765</b>	<b>EAMM-A-D100-120G-S1<sup>2)</sup></b>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	120G	<b>2449341</b>	<b>EAMM-A-D100-120G</b>
		<b>2946765</b>	<b>EAMM-A-D100-120G-S1<sup>2)</sup></b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

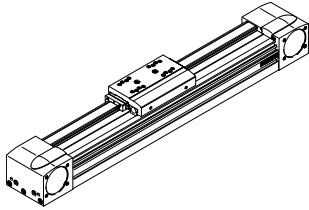

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-50-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	40A	8063444	EAMM-A-L27-40A
Fremdmotor	40R	8063445	EAMM-A-L27-40R
Fremdmotor	40RA	8063446	EAMM-A-L27-40RA
Fremdmotor	55A	557975	EAMM-A-L27-55A
Fremdmotor	58AA	8063448	EAMM-A-L27-58AA
Fremdmotor	60RA	8063452	EAMM-A-L27-60RA
Fremdmotor	60RB	8063453	EAMM-A-L27-60RB
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-... , EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	8063447	EAMM-A-L27-42A
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 560678	EAMM-A-L27-57A
Fremdmotor	57AA	8063449	EAMM-A-L27-57AA
Fremdmotor	57AB	8063450	EAMM-A-L27-57AB
Fremdmotor	57AC	8063451	EAMM-A-L27-57AC
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8063455	EAMM-A-L27-60G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	50GA	8063454	EAMM-A-L27-50GA
Fremdgetriebe	60G	8063455	EAMM-A-L27-60G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

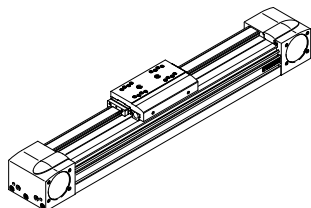

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-70-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	3683331	EAMM-A-L38-55A
Fremdmotor	58AA	8063456	EAMM-A-L38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	8197454	EAMM-A-L38-60P-G2
Fremdmotor	60R	8197451	EAMM-A-L38-60R-G2
Fremdmotor	60RA	8197449	EAMM-A-L38-60RA
Fremdmotor	60RB	8063460	EAMM-A-L38-60RB
Fremdmotor	70A	557979	EAMM-A-L38-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063461	EAMM-A-L38-70AA
Fremdmotor	84AA	8063464	EAMM-A-L38-84AA
Fremdmotor	88A	8063463	EAMM-A-L38-88A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8197448	EAMM-A-L38-40G-G2
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197452	EAMM-A-L38-60H-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197452	EAMM-A-L38-60H-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	8197461	EAMM-A-L38-57A-G2
Fremdmotor	57AA	8063457	EAMM-A-L38-57AA
Fremdmotor	60AA	8107702	EAMM-A-L38-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197447	EAMM-A-L38-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	8197448	EAMM-A-L38-40G-G2
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197460	EAMM-A-L38-60G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	8197448	EAMM-A-L38-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8063466	EAMM-A-L38-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063467	EAMM-A-L38-56GA
Fremdgetriebe	68GA	8063469	EAMM-A-L38-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8199483	EAMM-A-L38-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063470	EAMM-A-L38-72GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

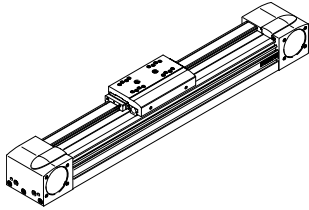

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-80-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8063471	EAMM-A-L48-55A
Fremdmotor	60P, 60PA	8197450	EAMM-A-L48-60P
Fremdmotor	70A	557982	EAMM-A-L48-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063473	EAMM-A-L48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 8164277	EAMM-A-L48-80P-G2
Fremdmotor	80PB	8123168	EAMM-A-L48-80PB
Fremdmotor	82AA	8063475	EAMM-A-L48-82AA
Fremdmotor	84AA	8063479	EAMM-A-L48-84AA
Fremdmotor	88A	8063476	EAMM-A-L48-88A
Fremdmotor	90R	8063477	EAMM-A-L48-90R
Fremdmotor	92RA	8063478	EAMM-A-L48-92RA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 8164278	EAMM-A-L48-100A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197458	EAMM-A-L48-60H-G2
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197458	EAMM-A-L48-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

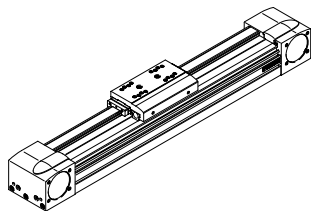

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197459	EAMM-A-L48-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197457	EAMM-A-L48-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
Fremdgetriebe	50GA	8188639	EAMM-A-L48-50GA-G2
Fremdgetriebe	56GA	8063482	EAMM-A-L48-56GA
Fremdgetriebe	68GA	8063486	EAMM-A-L48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8188640	EAMM-A-L48-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063487	EAMM-A-L48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063484	EAMM-A-L48-75GA
Fremdgetriebe	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063489	EAMM-A-L48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063488	EAMM-A-L48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063490	EAMM-A-L48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

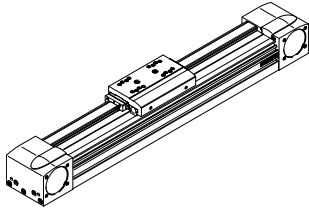

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-120-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	84AA	8063493	EAMM-A-L62-84AA
Fremdmotor	88A	8063492	EAMM-A-L62-88A
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 8164276	EAMM-A-L62-100A-G2
Fremdmotor	108AA	8063494	EAMM-A-L62-108AA
EMMT-AS-150-...	150A	8157270	EAMM-A-L62-150A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8063498	EAMM-A-L62-60H
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197456	EAMM-A-L62-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197456	EAMM-A-L62-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8063498	EAMM-A-L62-60H
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197456	EAMM-A-L62-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197456	EAMM-A-L62-80G-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197456	EAMM-A-L62-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	56GA	8063497	EAMM-A-L62-56GA
Fremdgetriebe	60H	8063498	EAMM-A-L62-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063502	EAMM-A-L62-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063499	EAMM-A-L62-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063503	EAMM-A-L62-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063500	EAMM-A-L62-75GA
Fremdgetriebe	80G	8197456	EAMM-A-L62-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063505	EAMM-A-L62-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063504	EAMM-A-L62-90GB
Fremdgetriebe	115GA	8063506	EAMM-A-L62-115GA
Fremdgetriebe	120G	8063507	EAMM-A-L62-120G
Fremdgetriebe	120GA	8063508	EAMM-A-L62-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063509	EAMM-A-L62-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063510	EAMM-A-L62-120GC

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

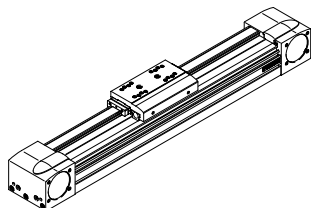

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-185-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-150-...	150A	8157280	EAMM-A-L95-150A-G2
EMMT-AS-190-...	190B	8157282	EAMM-A-L95-190B-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G-...-EAS-80	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G-...-SAS-100	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G-...-SAS-100	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G-...-SAS-140	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G-...-80P	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G-...-100A	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	68GA	8063524	EAMM-A-L95-68GA
Fremdgetriebe	72GA	8063525	EAMM-A-L95-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063522	EAMM-A-L95-75GA
Fremdgetriebe	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063526	EAMM-A-L95-90GA
Fremdgetriebe	115GA	8063527	EAMM-A-L95-115GA
Fremdgetriebe	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
Fremdgetriebe	120GA	8063529	EAMM-A-L95-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063530	EAMM-A-L95-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063531	EAMM-A-L95-120GC
Fremdgetriebe	160G	8197453	EAMM-A-L95-160G-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

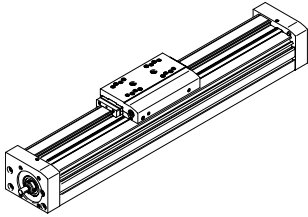

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-70-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...</b>	40P	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
<b>Fremdmotor</b>	40A	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
<b>Fremdmotor</b>	55A	8197483	EAMM-A-S38-55A-G3
<b>Fremdmotor</b>	58AA	8105927	EAMM-A-S38-58AA
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P	8197479	EAMM-A-S38-60P-G3
<b>Fremdmotor</b>	60R	8197475	EAMM-A-S38-60R-G2
<b>Fremdmotor</b>	60RA	8197484	EAMM-A-S38-60RA-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40</b>	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P</b>	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor</b>	42A	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
<b>EMMT-ST-42, EMMB-ST-57-...</b>	57A	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
<b>Fremdmotor</b>	60AA	8105926	EAMM-A-S38-60AA
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42</b>	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>Fremdgetriebe</b>	50GA	8105922	EAMM-A-S38-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

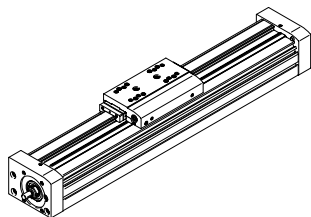

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-80-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105933	EAMM-A-S48-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197481	EAMM-A-S48-60P-G3
Fremdmotor	60R	8197485	EAMM-A-S48-60R-G2
Fremdmotor	60RA	8197474	EAMM-A-S48-60RA-G2
Fremdmotor	70A	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105942	EAMM-A-S48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P, 80PA, 80RA	8197480	EAMM-A-S48-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8197487	EAMM-A-S48-80PB
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... Fremdmotor	57A	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105935	EAMM-A-S48-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... Fremdmotor	87A	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197477	EAMM-A-S48-60G-G3
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105930	EAMM-A-S48-50GA
Fremdgetriebe	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

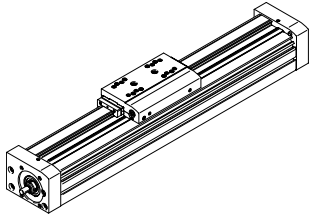

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-120-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	70A	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
Fremdmotor	80PB, 80R	8110208	EAMM-A-S62-80PB
Fremdmotor	82AA	8110211	EAMM-A-S62-82AA
Fremdmotor	84AA	8110226	EAMM-A-S62-84AA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8197486	EAMM-A-S62-100A-G3
EMMT-AS-150	150A	8157272	EAMM-A-S62-150A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

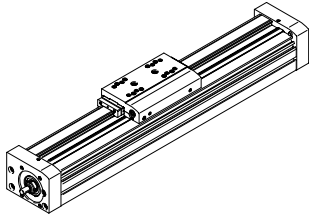

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-120-...-BS</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
Fremdgetriebe	70GA	8110082	EAMM-A-S62-70GA
Fremdgetriebe	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>EGC-185-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	84AA	8107720	EAMM-A-S95-84AA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMT-AS-150	150A	8157279	EAMM-A-S95-150A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197478	EAMM-A-S95-80G
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197478	EAMM-A-S95-80G
EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	8197476	EAMM-A-S95-120G
EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	8197476	EAMM-A-S95-120G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	90GA	8110066	EAMM-A-S95-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGD-TB...

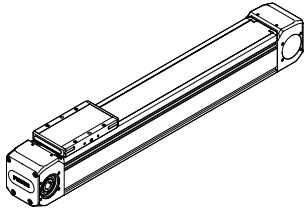

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-TB-...-60</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P, 60PA	<b>8197468</b>	<b>EAMM-A-N48-60P</b>
<b>Fremdmotor</b>	70AA	<b>8063591</b>	<b>EAMM-A-N48-70AA</b>
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	<b>8063592</b>	<b>EAMM-A-N48-80P</b>
<b>Fremdmotor</b>	80PB	<b>8107714</b>	<b>EAMM-A-N48-80PB</b>
<b>Fremdmotor</b>	84AA	<b>8063594</b>	<b>EAMM-A-N48-84AA</b>
<b>Fremdmotor</b>	88A	<b>8063593</b>	<b>EAMM-A-N48-88A</b>
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	<b>8197464</b>	<b>EAMM-A-N48-100A-G2</b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40</b>	40G	<b>8197467</b>	<b>EAMM-A-N48-40G</b>
<b>EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>	60H	<b>8197465</b>	<b>EAMM-A-N48-60H-G2</b>
<b>EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P</b>	60H	<b>8197465</b>	<b>EAMM-A-N48-60H-G2</b>
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGD-TB-...

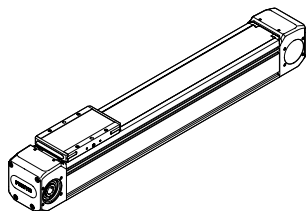

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-TB-...-60</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197466	EAMM-A-N48-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197469	EAMM-A-N48-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	50GA	8063595	EAMM-A-N48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063596	EAMM-A-N48-56GA
Fremdgetriebe	60H	8197465	EAMM-A-N48-60H-G2
Fremdgetriebe	68GA	8063600	EAMM-A-N48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8199479	EAMM-A-N48-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063601	EAMM-A-N48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063598	EAMM-A-N48-75GA
Fremdgetriebe	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063603	EAMM-A-N48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063602	EAMM-A-N48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063605	EAMM-A-N48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGD-TB...

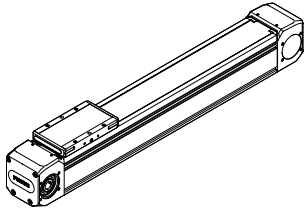

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-TB-...-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8063471	EAMM-A-L48-55A
Fremdmotor	60P, 60PA	8197450	EAMM-A-L48-60P
Fremdmotor	70A	557982	EAMM-A-L48-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063473	EAMM-A-L48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 8164277	EAMM-A-L48-80P-G2
Fremdmotor	80PB	8123168	EAMM-A-L48-80PB
Fremdmotor	82AA	8063475	EAMM-A-L48-82AA
Fremdmotor	84AA	8063479	EAMM-A-L48-84AA
Fremdmotor	88A	8063476	EAMM-A-L48-88A
Fremdmotor	90R	8063477	EAMM-A-L48-90R
Fremdmotor	92RA	8063478	EAMM-A-L48-92RA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...	60H	8197458	EAMM-A-L48-60H-G2
EMGA-60-P-G...-EAS-60			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
EMGA-80-P-G...-EAS-80			
EMMT-AS-100-..., EMMB-AS-100-...	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100			
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
EMGA-40-A-G...-40P			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...	60H	8197458	EAMM-A-L48-60H-G2
EMGA-60-A-G...-60P			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
EMGA-80-A-G...-80P			
EMMT-AS-100-..., EMMB-AS-100-...	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
EMGA-80-A-G...-100A			

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGD-TB-...

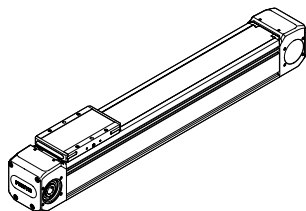

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-TB-...-80</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197459	EAMM-A-L48-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197457	EAMM-A-L48-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
Fremdgetriebe	50GA	8188639	EAMM-A-L48-50GA-G2
Fremdgetriebe	56GA	8063482	EAMM-A-L48-56GA
Fremdgetriebe	68GA	8063486	EAMM-A-L48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8188640	EAMM-A-L48-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063487	EAMM-A-L48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063484	EAMM-A-L48-75GA
Fremdgetriebe	80G	8197455	EAMM-A-L48-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063489	EAMM-A-L48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063488	EAMM-A-L48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063490	EAMM-A-L48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGD-TB...

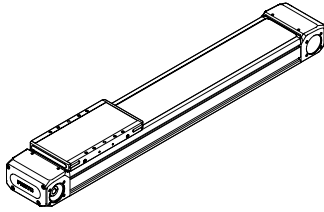

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-TB-...-WD-100</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	3683331	EAMM-A-L38-55A
Fremdmotor	58AA	8063456	EAMM-A-L38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	8197454	EAMM-A-L38-60P-G2
Fremdmotor	60R	8197451	EAMM-A-L38-60R-G2
Fremdmotor	60RB	8063460	EAMM-A-L38-60RB
Fremdmotor	60RA	8197449	EAMM-A-L38-60RA
Fremdmotor	70A	557979	EAMM-A-L38-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063461	EAMM-A-L38-70AA
Fremdmotor	84AA	8063464	EAMM-A-L38-84AA
Fremdmotor	88A	8063463	EAMM-A-L38-88A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8197448	EAMM-A-L38-40G-G2
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197452	EAMM-A-L38-60H-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197452	EAMM-A-L38-60H-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	8197461	EAMM-A-L38-57A-G2
Fremdmotor	57AA	8063457	EAMM-A-L38-57AA
Fremdmotor	60AA	8107702	EAMM-A-L38-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197447	EAMM-A-L38-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	8197448	EAMM-A-L38-40G-G2
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197460	EAMM-A-L38-60G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	8197448	EAMM-A-L38-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8063466	EAMM-A-L38-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063467	EAMM-A-L38-56GA
Fremdgetriebe	68GA	8063469	EAMM-A-L38-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8199483	EAMM-A-L38-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063470	EAMM-A-L38-72GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGD-BS-...

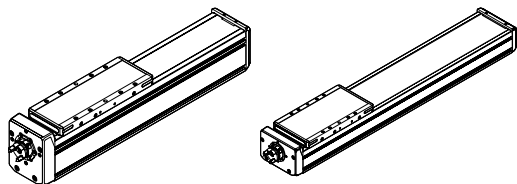

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-BS-...-60/ ELGD-BS-...-WD-100</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	★ 4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 4623788	EAMM-A-T42-80P
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4610008	EAMM-A-T42-87A


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGD-BS-...-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	★ 4824833	EAMM-A-T46-60P
Fremdmotor	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
Fremdmotor	60RA	8126175	EAMM-A-T46-60RA
Fremdmotor	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 4624170	EAMM-A-T46-80P
Fremdmotor	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
Fremdmotor	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 4624227	EAMM-A-T46-100A
<b>mit Schrittmotor</b>			
Fremdmotor	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	8169409	EAMM-A-T46-57A
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4048771	EAMM-A-T46-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

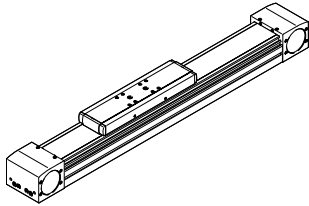

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-70</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P, 60PA	<b>8188590</b>	<b>EAMM-A-N38-60P</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	60RA	<b>8063575</b>	<b>EAMM-A-N38-60RA</b>
<b>Fremdmotor</b>	70A	<b>1202331</b>	<b>EAMM-A-N38-70A</b>
<b>Fremdmotor</b>	70AA, 70AB	<b>8063576</b>	<b>EAMM-A-N38-70AA</b>
<b>Fremdmotor</b>	88A	<b>8063579</b>	<b>EAMM-A-N38-88A</b>
<b>Fremdmotor</b>	90R	<b>8063580</b>	<b>EAMM-A-N38-90R</b>
<b>Fremdmotor</b>	92RA	<b>8063581</b>	<b>EAMM-A-N38-92RA</b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40</b>	40G	<b>8063583</b>	<b>EAMM-A-N38-40G</b>
<b>EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>	60H	<b>8197463</b>	<b>EAMM-A-N38-60H-G2</b>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P</b>	40G	<b>8063583</b>	<b>EAMM-A-N38-40G</b>
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P</b>	60H	<b>8197463</b>	<b>EAMM-A-N38-60H-G2</b>
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...</b>	87A	★ <b>3324111</b>	<b>EAMM-A-N38-87A</b>
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57</b>	60G	<b>8197462</b>	<b>EAMM-A-N38-60G-G2</b>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	40G	<b>8063583</b>	<b>EAMM-A-N38-40G</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	50GA	<b>8063584</b>	<b>EAMM-A-N38-50GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	56GA	<b>8063585</b>	<b>EAMM-A-N38-56GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	60H	<b>8197463</b>	<b>EAMM-A-N38-60H-G2</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	68GA	<b>8063587</b>	<b>EAMM-A-N38-68GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	70GA	<b>8063586</b>	<b>EAMM-A-N38-70GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	72GA	<b>8063588</b>	<b>EAMM-A-N38-72GA</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

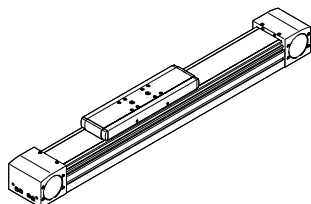


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P, 60PA	<b>8197468</b>	<b>EAMM-A-N48-60P</b>
<b>Fremdmotor</b>	70AA	<b>8063591</b>	<b>EAMM-A-N48-70AA</b>
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	<b>8063592</b>	<b>EAMM-A-N48-80P</b>
<b>Fremdmotor</b>	80PB	<b>8107714</b>	<b>EAMM-A-N48-80PB</b>
<b>Fremdmotor</b>	84AA	<b>8063594</b>	<b>EAMM-A-N48-84AA</b>
<b>Fremdmotor</b>	88A	<b>8063593</b>	<b>EAMM-A-N48-88A</b>
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	<b>8197464</b>	<b>EAMM-A-N48-100A-G2</b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40</b>	40G	<b>8197467</b>	<b>EAMM-A-N48-40G</b>
<b>EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>	60H	<b>8197465</b>	<b>EAMM-A-N48-60H-G2</b>
<b>EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P</b>	60H	<b>8197465</b>	<b>EAMM-A-N48-60H-G2</b>
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A</b>	80G	<b>8197470</b>	<b>EAMM-A-N48-80G-G2</b>
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...</b>	87A	<b>8197466</b>	<b>EAMM-A-N48-87A</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

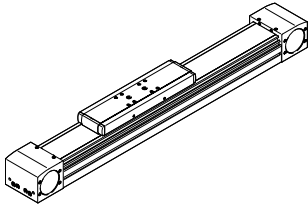

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-80</b>			
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197469	EAMM-A-N48-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	50GA	8063595	EAMM-A-N48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063596	EAMM-A-N48-56GA
Fremdgetriebe	60H	8197465	EAMM-A-N48-60H-G2
Fremdgetriebe	68GA	8063600	EAMM-A-N48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8199479	EAMM-A-N48-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063601	EAMM-A-N48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063598	EAMM-A-N48-75GA
Fremdgetriebe	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063603	EAMM-A-N48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063602	EAMM-A-N48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063605	EAMM-A-N48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

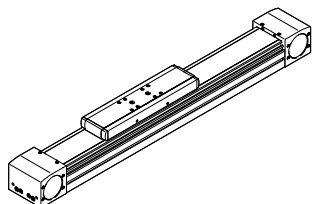


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-120</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	84AA	8063606	EAMM-A-N80-84AA
Fremdmotor	100A	8063607	EAMM-A-N80-100A
EMMT-AS-150-...	150A	8157277	EAMM-A-N80-150A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	★ 1201695	EAMM-A-N80-120G
EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	★ 1201695	EAMM-A-N80-120G
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	68GA	8063611	EAMM-A-N80-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063608	EAMM-A-N80-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063612	EAMM-A-N80-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063609	EAMM-A-N80-75GA
Fremdgetriebe	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063614	EAMM-A-N80-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063613	EAMM-A-N80-90GB
Fremdgetriebe	115GA	8063615	EAMM-A-N80-115GA
Fremdgetriebe	120GA	8063617	EAMM-A-N80-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063618	EAMM-A-N80-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063619	EAMM-A-N80-120GC

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

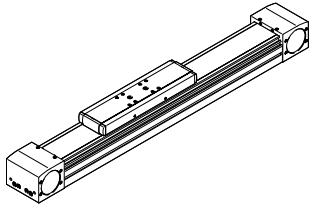

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-TB-...-150</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-150-...	150A	8157280	EAMM-A-L95-150A-G2
EMMT-AS-190-...	190B	8157282	EAMM-A-L95-190B-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	68GA	8063524	EAMM-A-L95-68GA
Fremdgetriebe	72GA	8063525	EAMM-A-L95-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063522	EAMM-A-L95-75GA
Fremdgetriebe	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063526	EAMM-A-L95-90GA
Fremdgetriebe	115GA	8063527	EAMM-A-L95-115GA
Fremdgetriebe	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
Fremdgetriebe	120GA	8063529	EAMM-A-L95-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063530	EAMM-A-L95-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063531	EAMM-A-L95-120GC
Fremdgetriebe	160G	8197453	EAMM-A-L95-160G-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

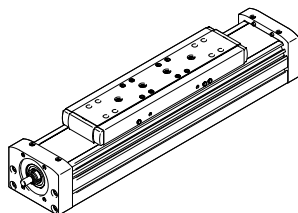

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS-...-70</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...</b>	40P	★ 3637972	<b>EAMM-A-S38-40P-G2</b>
<b>Fremdmotor</b>	40A	3637971	<b>EAMM-A-S38-40A-G2</b>
<b>Fremdmotor</b>	55A	8197483	<b>EAMM-A-S38-55A-G3</b>
<b>Fremdmotor</b>	58AA	8105927	<b>EAMM-A-S38-58AA</b>
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P	8197479	<b>EAMM-A-S38-60P-G3</b>
<b>Fremdmotor</b>	60R	8197475	<b>EAMM-A-S38-60R-G2</b>
<b>Fremdmotor</b>	60RA	8197484	<b>EAMM-A-S38-60RA-G2</b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40</b>	40G	1456647	<b>EAMM-A-S38-40G-G2</b>
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P</b>	40G	1456647	<b>EAMM-A-S38-40G-G2</b>
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor</b>	42A	★ 3637965	<b>EAMM-A-S38-42A-G2</b>
<b>EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...</b>	57A	★ 3637956	<b>EAMM-A-S38-57A-G2</b>
<b>Fremdmotor</b>	60AA	8105926	<b>EAMM-A-S38-60AA</b>
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42</b>	40G	1456647	<b>EAMM-A-S38-40G-G2</b>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	40G	1456647	<b>EAMM-A-S38-40G-G2</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	50GA	8105922	<b>EAMM-A-S38-50GA</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

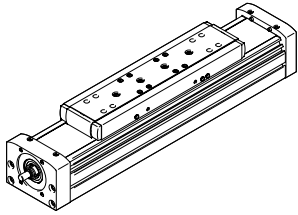

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS-...-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105933	EAMM-A-S48-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197481	EAMM-A-S48-60P-G3
Fremdmotor	60R	8197485	EAMM-A-S48-60R-G2
Fremdmotor	60RA	8197474	EAMM-A-S48-60RA-G2
Fremdmotor	70A	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105942	EAMM-A-S48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P, 80PA, 80RA	8197480	EAMM-A-S48-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8197487	EAMM-A-S48-80PB
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... Fremdmotor	57A	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105935	EAMM-A-S48-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... Fremdmotor	87A	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197477	EAMM-A-S48-60G-G3
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105930	EAMM-A-S48-50GA
Fremdgetriebe	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

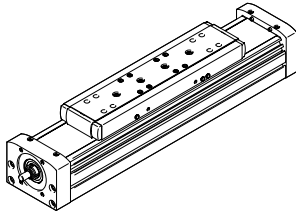

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS-...-120</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	70A	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
Fremdmotor	80PB, 80R	8110208	EAMM-A-S62-80PB
Fremdmotor	82AA	8110211	EAMM-A-S62-82AA
Fremdmotor	84AA	8110226	EAMM-A-S62-84AA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8197486	EAMM-A-S62-100A-G3
EMMT-AS-150-...	150A	8157272	EAMM-A-S62-150A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

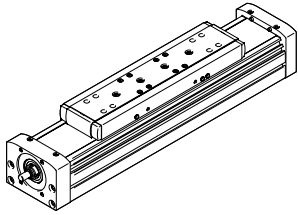

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGA-BS-...-120</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
Fremdgetriebe	70GA	8110082	EAMM-A-S62-70GA
Fremdgetriebe	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>ELGA-BS-...-150</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	84AA	8107720	EAMM-A-S95-84AA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMT-AS-150-...	150A	8157279	EAMM-A-S95-150A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197478	EAMM-A-S95-80G
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197478	EAMM-A-S95-80G
EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	8197476	EAMM-A-S95-120G
EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	8197476	EAMM-A-S95-120G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	90GA	8110066	EAMM-A-S95-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGT-BS-...

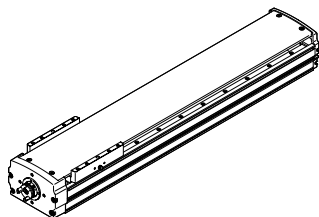

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGT-BS-...-90/-120/-160</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P, 60PA	★ 4824833	EAMM-A-T46-60P
<b>Fremdmotor</b>	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
<b>Fremdmotor</b>	60RA	8126174	EAMM-A-T46-60RA
<b>Fremdmotor</b>	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
<b>Fremdmotor</b>	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	★ 4624170	EAMM-A-T46-80P
<b>Fremdmotor</b>	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
<b>Fremdmotor</b>	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	★ 4624227	EAMM-A-T46-100A
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
<b>EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...</b>	57A	8169409	EAMM-A-T46-57A
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...</b>	87A	★ 4048771	EAMM-A-T46-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGC-TB-...

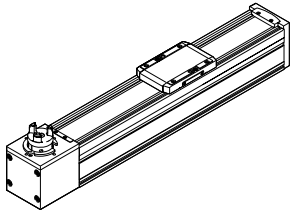

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGC-TB-...-45</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
<b>ELGC-TB-...-60</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	★ 4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80P	★ 4623788	EAMM-A-T42-80P
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4610008	EAMM-A-T42-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGC-TB-...

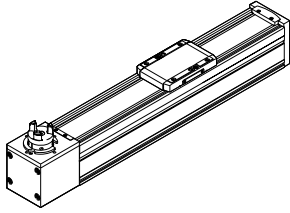

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGC-TB-...-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P, 60PA	★ 4824833	EAMM-A-T46-60P
<b>Fremdmotor</b>	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
<b>Fremdmotor</b>	60RA	8126174	EAMM-A-T46-60RA
<b>Fremdmotor</b>	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
<b>Fremdmotor</b>	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	★ 4624170	EAMM-A-T46-80P
<b>Fremdmotor</b>	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
<b>Fremdmotor</b>	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	★ 4624227	EAMM-A-T46-100A
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
<b>EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...</b>	57A	8169409	EAMM-A-T46-57A
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...</b>	87A	★ 4048771	EAMM-A-T46-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGC-BS...

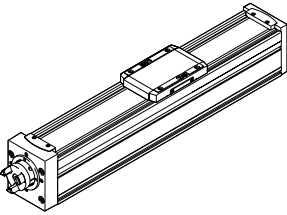

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGC-BS-...-32</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8093162	EAMM-A-V25-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-..., Fremdmotor	40P	★ 4491059	EAMM-A-V25-40P
Fremdmotor	40R	8087062	EAMM-A-V25-40R
Fremdmotor	40RA	8094100	EAMM-A-V25-40RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
Fremdmotor	35A	8093255	EAMM-A-V25-35A
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4582608	EAMM-A-V25-42A
Fremdmotor	42AB	8094108	EAMM-A-V25-42AB
<b>ELGC-BS-...-45</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
<b>ELGC-BS-...-60</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	★ 4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 4623788	EAMM-A-T42-80P
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4610008	EAMM-A-T42-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGC-BS-...

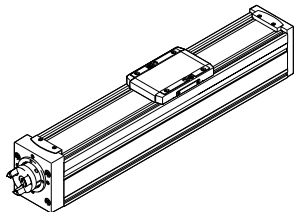

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGC-BS-...-80</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor</b>	60P, 60PA	★ 4824833	EAMM-A-T46-60P
<b>Fremdmotor</b>	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
<b>Fremdmotor</b>	60RA	8126174	EAMM-A-T46-60RA
<b>Fremdmotor</b>	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
<b>Fremdmotor</b>	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	★ 4624170	EAMM-A-T46-80P
<b>Fremdmotor</b>	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
<b>Fremdmotor</b>	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	★ 4624227	EAMM-A-T46-100A
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
<b>EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...</b>	57A	8169409	EAMM-A-T46-57A
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...</b>	87A	★ 4048771	EAMM-A-T46-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

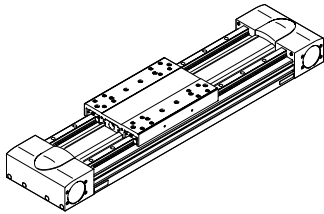

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-125-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8063533	EAMM-A-M43-55A
Fremdmotor	70A	8063534	EAMM-A-M43-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063535	EAMM-A-M43-70AA
Fremdmotor	90R	8063537	EAMM-A-M43-90R
Fremdmotor	92RA	8063538	EAMM-A-M43-92RA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063539	EAMM-A-M43-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40P	8063539	EAMM-A-M43-40P
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	1190076	EAMM-A-M43-60G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	8063539	EAMM-A-M43-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063540	EAMM-A-M43-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063541	EAMM-A-M43-56GA
Fremdgetriebe	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063544	EAMM-A-M43-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063542	EAMM-A-M43-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063545	EAMM-A-M43-72GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

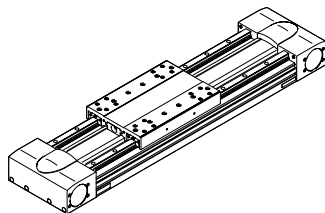


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-160-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	84AA	8063548	EAMM-A-M48-84AA
Fremdmotor	88A	8063547	EAMM-A-M48-88A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063549	EAMM-A-M48-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40P	8063549	EAMM-A-M48-40P
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8063552	EAMM-A-M48-60G
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	8063549	EAMM-A-M48-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063550	EAMM-A-M48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063551	EAMM-A-M48-56GA
Fremdgetriebe	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063556	EAMM-A-M48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063553	EAMM-A-M48-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063557	EAMM-A-M48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063554	EAMM-A-M48-75GA
Fremdgetriebe	90GA	8063559	EAMM-A-M48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063558	EAMM-A-M48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063561	EAMM-A-M48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

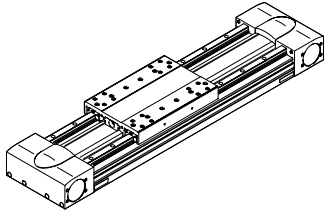

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-220-...-TB</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	84AA	<b>8063563</b>	<b>EAMM-A-M80-84AA</b>
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>	80G	<b>8063565</b>	<b>EAMM-A-M80-80G</b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>	80G	<b>8063565</b>	<b>EAMM-A-M80-80G</b>
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100</b>	120G	<b>1190774</b>	<b>EAMM-A-M80-120G</b>
<b>EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140</b>	120G	<b>1190774</b>	<b>EAMM-A-M80-120G</b>
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	68GA	<b>8063566</b>	<b>EAMM-A-M80-68GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	75GA	<b>8063564</b>	<b>EAMM-A-M80-75GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	80G	<b>8063565</b>	<b>EAMM-A-M80-80G</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	90GA	<b>8063568</b>	<b>EAMM-A-M80-90GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	90GB	<b>8063567</b>	<b>EAMM-A-M80-90GB</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	115GA	<b>8063569</b>	<b>EAMM-A-M80-115GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	120G	<b>1190774</b>	<b>EAMM-A-M80-120G</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	120GA	<b>8063571</b>	<b>EAMM-A-M80-120GA</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	120GB	<b>8063572</b>	<b>EAMM-A-M80-120GB</b>
<b>Fremdgetriebe</b>	120GC	<b>8063573</b>	<b>EAMM-A-M80-120GC</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

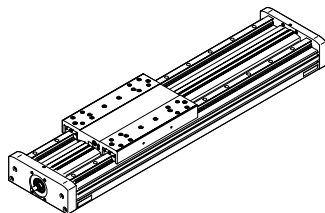

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-125-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
Fremdmotor	40A	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
Fremdmotor	55A	8197483	EAMM-A-S38-55A-G3
Fremdmotor	58AA	8105927	EAMM-A-S38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197479	EAMM-A-S38-60P-G3
Fremdmotor	60R	8197475	EAMM-A-S38-60R-G2
Fremdmotor	60RA	8197484	EAMM-A-S38-60RA-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105926	EAMM-A-S38-60AA
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105922	EAMM-A-S38-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

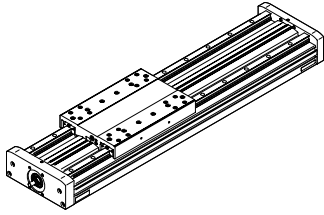

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-160-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105933	EAMM-A-S48-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197481	EAMM-A-S48-60P-G3
Fremdmotor	60R	8197485	EAMM-A-S48-60R-G2
Fremdmotor	60RA	8197474	EAMM-A-S48-60RA-G2
Fremdmotor	70A	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105942	EAMM-A-S48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P, 80PA, 80RA	8197480	EAMM-A-S48-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8197487	EAMM-A-S48-80PB
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... Fremdmotor	57A	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105935	EAMM-A-S48-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... Fremdmotor	87A	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8197477	EAMM-A-S48-60G-G3
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105930	EAMM-A-S48-50GA
Fremdgetriebe	60H	8197482	EAMM-A-S48-60H-G3

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

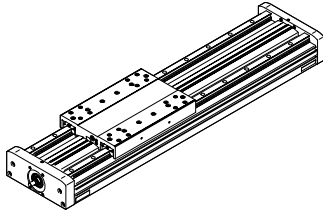

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGC-HD-220-...-BS</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	70A	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
Fremdmotor	80PB, 80R	8110208	EAMM-A-S62-80PB
Fremdmotor	82AA	8110211	EAMM-A-S62-82AA
Fremdmotor	84AA	8110226	EAMM-A-S62-84AA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8197486	EAMM-A-S62-100A-G3
EMMT-AS-150	150A	8157272	EAMM-A-S62-150A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
Fremdgetriebe	70GA	8110082	EAMM-A-S62-70GA
Fremdgetriebe	80G	8197473	EAMM-A-S62-80G-G3

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse ELCC-TB-...

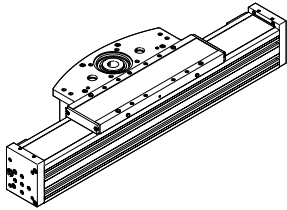

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELCC-TB-...-60</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	8197468	EAMM-A-N48-60P
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063591	EAMM-A-N48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	8063592	EAMM-A-N48-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8107714	EAMM-A-N48-80PB
Fremdmotor	84AA	8063594	EAMM-A-N48-84AA
Fremdmotor	88A	8063593	EAMM-A-N48-88A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8197467	EAMM-A-N48-40G
EMMT-AS-60 EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8197465	EAMM-A-N48-60H-G2
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8197465	EAMM-A-N48-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197466	EAMM-A-N48-87A
<b>ELCC-TB-...-70</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8197464	EAMM-A-N48-100A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8197470	EAMM-A-N48-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	50GA	8063595	EAMM-A-N48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063596	EAMM-A-N48-56GA
Fremdgetriebe	70GA	8199479	EAMM-A-N48-70GA-G2
Fremdgetriebe	72GA	8063601	EAMM-A-N48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063598	EAMM-A-N48-75GA
Fremdgetriebe	90GA	8063603	EAMM-A-N48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063602	EAMM-A-N48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063605	EAMM-A-N48-120GA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	8197466	EAMM-A-N48-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse ELCC-TB-...

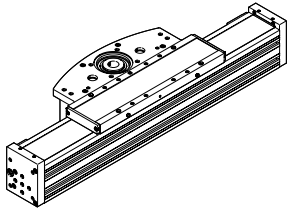

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELCC-TB-...-90</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8063607	EAMM-A-N80-100A
EMMT-AS-150-...	150A	8157277	EAMM-A-N80-150A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-...-100A	80G	8197471	EAMM-A-N80-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	68GA	8063611	EAMM-A-N80-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063608	EAMM-A-N80-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063612	EAMM-A-N80-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063609	EAMM-A-N80-75GA
Fremdgetriebe	90GA	8063614	EAMM-A-N80-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063613	EAMM-A-N80-90GB
Fremdgetriebe	115GA	8063615	EAMM-A-N80-115GA
Fremdgetriebe	120GA	8063617	EAMM-A-N80-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063618	EAMM-A-N80-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063619	EAMM-A-N80-120GC
<b>ELCC-TB-...-110</b>			
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMMT-AS-150-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	★ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMMT-AS-150-... EMGA-160-P-G...-SAS-140	160G	8197453	EAMM-A-L95-160G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	68GA	8063524	EAMM-A-L95-68GA
Fremdgetriebe	72GA	8063525	EAMM-A-L95-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063522	EAMM-A-L95-75GA
Fremdgetriebe	90GA	8063526	EAMM-A-L95-90GA
Fremdgetriebe	115GA	8063527	EAMM-A-L95-115GA
Fremdgetriebe	120GA	8063529	EAMM-A-L95-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063530	EAMM-A-L95-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063531	EAMM-A-L95-120GC

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

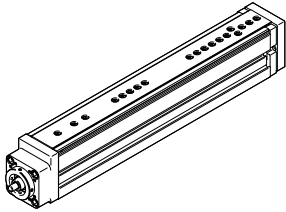

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-35</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8105863	EAMM-A-D19-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	1981953	EAMM-A-D19-40P
Fremdmotor	40A	1199152	EAMM-A-D19-40A
Fremdmotor	40R	8105867	EAMM-A-D19-40R
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMS-ST-28-...	28A	1081659	EAMM-A-D19-28A
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	1087642	EAMM-A-D19-42A
<b>EGSL-45</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	40A	543147	EAMM-A-D32-40A
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 1976465	EAMM-A-D32-40P
Fremdmotor	40R	8105826	EAMM-A-D32-40R
Fremdmotor	40RA	8125610	EAMM-A-D32-40RA
Fremdmotor	55A	550979	EAMM-A-D32-55A
Fremdmotor	58AA	8105884	EAMM-A-D32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197499	EAMM-A-D32-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105918	EAMM-A-D32-60R
Fremdmotor	60RA	8105889	EAMM-A-D32-60RA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

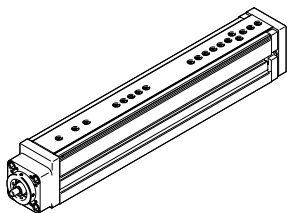

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-45</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2946758	EAMM-A-D32-60G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
Fremdgetriebe	50GA	8117072	EAMM-A-D32-50GA
Fremdgetriebe	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

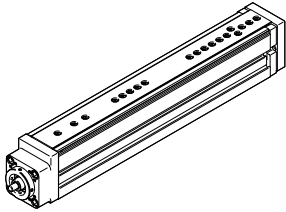

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-55</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	543153	EAMM-A-D40-55A
Fremdmotor	58AA	8105928	EAMM-A-D40-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197493	EAMM-A-D40-60P-G2
Fremdmotor	60R	8117079	EAMM-A-D40-60R
Fremdmotor	60RA	8117078	EAMM-A-D40-60RA
Fremdmotor	70A	550981	EAMM-A-D40-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105952	EAMM-A-D40-70AA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
Fremdmotor	60AA	8105929	EAMM-A-D40-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2256400	EAMM-A-D40-60G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	50GA	8117076	EAMM-A-D40-50GA
Fremdgetriebe	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 110 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet

## Lieferübersicht

## Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

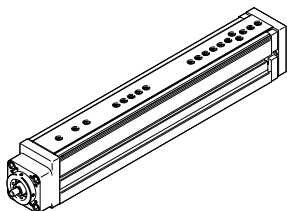

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSL-75</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>Fremdmotor</b>	70A	543161	EAMM-A-D60-70A
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor</b>	80P	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
<b>Fremdmotor</b>	80PB, 80R	8105937	EAMM-A-D60-80PB
<b>Fremdmotor</b>	84AA	8105945	EAMM-A-D60-84AA
<b>Fremdmotor</b>	92RA	8159834	EAMM-A-D60-92RA
<b>EMMT-AS-100-..., Fremdmotor</b>	100A	8197500	EAMM-A-D60-100A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60</b>	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
<b>EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80</b>	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100</b>	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
<b>EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P</b>	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P</b>	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A</b>	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...</b>	87A	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
<b>EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57</b>	60G	★ 2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>3)</sup>
<b>EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87</b>	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
<b>Fremdgetriebe</b>	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
<b>Fremdgetriebe</b>	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>Fremdgetriebe</b>	90GA	8105944	EAMM-A-D60-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 110 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSC

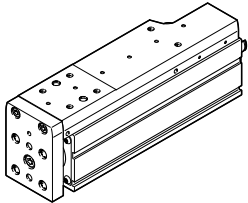

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSC-25</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMS-ST-28-...	28A	★ 4505258	EAMM-A-V20-28A
Fremdmotor	28AA	8093016	EAMM-A-V20-28AA
<b>EGSC-32</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8093162	EAMM-A-V25-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4491059	EAMM-A-V25-40P
Fremdmotor	40R	8087062	EAMM-A-V25-40R
Fremdmotor	40RA	8094100	EAMM-A-V25-40RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
Fremdmotor	35A, 35AB	8093255	EAMM-A-V25-35A
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4582608	EAMM-A-V25-42A
Fremdmotor	42AB	8094108	EAMM-A-V25-42AB
<b>EGSC-45</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...	60P	★ 4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
<b>EGSC-60</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-...	60P, 60PA	★ 4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80P	★ 4623788	EAMM-A-T42-80P
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4610008	EAMM-A-T42-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektroschlitten EGSK

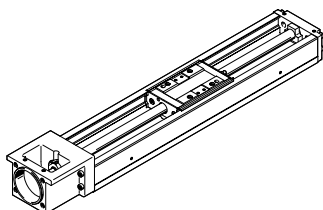


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSK-15</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	1982886	EAMM-A-P3-28D-40P
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMS-ST-28-...	28A	1703478	EAMM-A-P3-28D-28A
<b>EGSK-20</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8107704	EAMM-A-P4-28B-38AA
Fremdmotor	40A	562637	EAMM-A-P4-28B-40A
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	1983071	EAMM-A-P4-28B-40P
Fremdmotor	40R	8107707	EAMM-A-P4-28B-40R
Fremdmotor	40RA	8107708	EAMM-A-P4-28B-40RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMS-ST-28-...	28A	1731466	EAMM-A-P4-28B-28A
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562636	EAMM-A-P4-28B-42A
<b>EGSK-26</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	38AA	8107710	EAMM-A-P5-28B-38AA
Fremdmotor	40A	562641	EAMM-A-P5-28B-40A
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	1983122	EAMM-A-P5-28B-40P
Fremdmotor	40R	8107711	EAMM-A-P5-28B-40R
Fremdmotor	40RA	8107712	EAMM-A-P5-28B-40RA
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMS-ST-28-...	28A	1731474	EAMM-A-P5-28B-28A
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562640	EAMM-A-P5-28B-42A
<b>EGSK-33</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	40A	562646	EAMM-A-P6-38A-40A
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	1983450	EAMM-A-P6-38A-40P
Fremdmotor	55A	562647	EAMM-A-P6-38A-55A
Fremdmotor	58AA	8123494	EAMM-A-P6-38A-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	2264375	EAMM-A-P6-38A-60P
Fremdmotor	60R	8123495	EAMM-A-P6-38A-60R
Fremdmotor	60RA	8123496	EAMM-A-P6-38A-60RA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektroschlitten EGSK

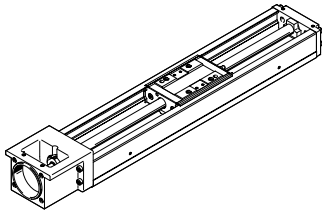

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EGSK-33</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562644	EAMM-A-P6-38A-42A
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	562645	EAMM-A-P6-38A-57A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
<b>EGSK-46</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	40A	562652	EAMM-A-P8-38A-40A
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	1986292	EAMM-A-P8-38A-40P
Fremdmotor	55A	562653	EAMM-A-P8-38A-55A
Fremdmotor	58AA	8105910	EAMM-A-P8-38A-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	1987308	EAMM-A-P8-38A-60P
Fremdmotor	60R	8105916	EAMM-A-P8-38A-60R
Fremdmotor	60RA	8105914	EAMM-A-P8-38A-60RA
Fremdmotor	70A	564996	EAMM-A-P8-38A-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105920	EAMM-A-P8-38A-70AA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562650	EAMM-A-P8-38A-42A
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	562651	EAMM-A-P8-38A-57A
Fremdmotor	60AA	8105913	EAMM-A-P8-38A-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	564998	EAMM-A-P8-38A-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGR, ELGG

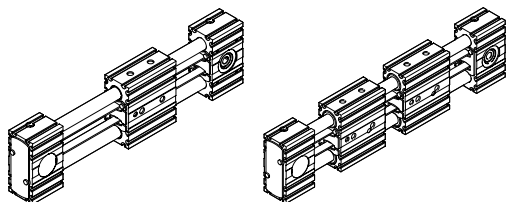


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGR-35, ELGG-35</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	1133400	EAMM-A-R27-55A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 1133403	EAMM-A-R27-57A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
<b>ELGR-45, ELGG-45</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 2224996	EAMM-A-R38-60P
Fremdmotor	70A	1133401	EAMM-A-R38-70A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456630	EAMM-A-R38-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456630	EAMM-A-R38-60H

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGR, ELGG

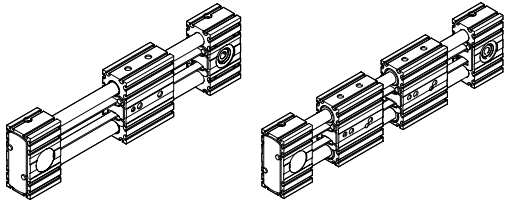

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ELGR-45, ELGG-45</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 1133404	EAMM-A-R38-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2310075	EAMM-A-R38-60G
<b>ELGR-55, ELGG-55</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	70A	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 2225090	EAMM-A-R48-80P
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 1133402	EAMM-A-R48-100A
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456633	EAMM-A-R48-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456633	EAMM-A-R48-60H
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 1133405	EAMM-A-R48-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2374780	EAMM-A-R48-60G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB, EHMB

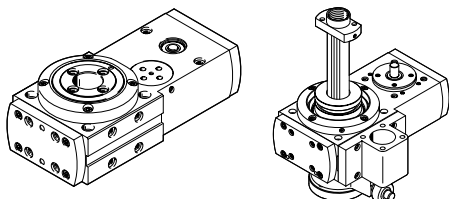


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ERMB-20, EHMB-20</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	2207441	EAMM-A-D32-35A-40P
Fremdmotor	40A	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
Fremdmotor	40R	8105826	EAMM-A-D32-40R
Fremdmotor	40RA	8125610	EAMM-A-D32-40RA
Fremdmotor	55A	550979	EAMM-A-D32-55A
Fremdmotor	58AA	8105884	EAMM-A-D32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197499	EAMM-A-D32-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105918	EAMM-A-D32-60R
Fremdmotor	60RA	8105889	EAMM-A-D32-60RA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2946758	EAMM-A-D32-60G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	50GA	8117072	EAMM-A-D32-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB, EHMB

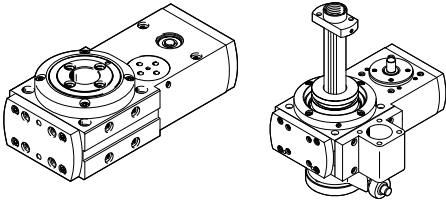

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 64

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 69


Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ERMB-25, EHMB-25</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	55A	543153	EAMM-A-D40-55A
Fremdmotor	58AA	8105928	EAMM-A-D40-58AA
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., Fremdmotor	60P	8197493	EAMM-A-D40-60P-G2
Fremdmotor	60R	8117079	EAMM-A-D40-60R
Fremdmotor	60RA	8117078	EAMM-A-D40-60RA
Fremdmotor	70A	550981	EAMM-A-D40-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105952	EAMM-A-D40-70AA
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-...	57A	★ 543154	EAMM-A-D40-57A
Fremdmotor	60AA	8105929	EAMM-A-D40-60AA
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2256400	EAMM-A-D40-60G
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	40G	★ 2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 <sup>2)</sup>
Fremdgetriebe	50GA	8117076	EAMM-A-D40-50GA
Fremdgetriebe	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 110 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB, EHMB

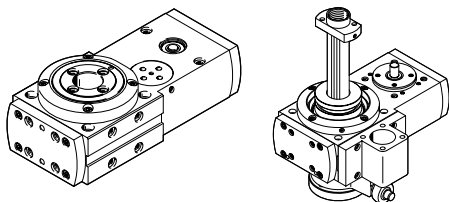


Schnittstellentabelle für Fremdmotoren  
 → ab Seite 64  
 Technische Daten für Axialbausätze  
 → ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>ERMB-32, EHMB-32</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
Fremdmotor	70A	543161	EAMM-A-D60-70A
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8105937	EAMM-A-D60-80PB
Fremdmotor	84AA	8105945	EAMM-A-D60-84AA
Fremdmotor	92RA	8159834	EAMM-A-D60-92RA
EMMT-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8197500	EAMM-A-D60-100A-G2
<b>mit Servomotor und Getriebe</b>			
EMMT-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMMT-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>mit Servomotor und Winkelgetriebe</b>			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
EMMT-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
<b>mit Schrittmotor und Getriebe</b>			
EMMT-ST-57, EMMB-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	★ 2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 <sup>3)</sup>
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
<b>mit Fremdgetriebe</b>			
Fremdgetriebe	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
Fremdgetriebe	80G	8199480	EAMM-A-D60-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8105944	EAMM-A-D60-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.  
 2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 110 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Flächenportal EXCM

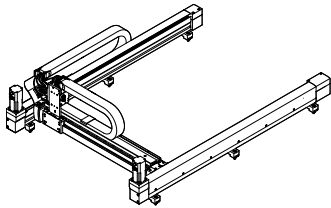


Technische Daten für Axialbausätze  
→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EXCM-30</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	8210057	EAMM-A-X22-42A
<b>EXCM-40</b>			
<b>mit Schrittmotor</b>			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	8165289	EAMM-A-X48-57A
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-...	87A	8210061	EAMM-A-X48-87A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Flächenportal EXCH

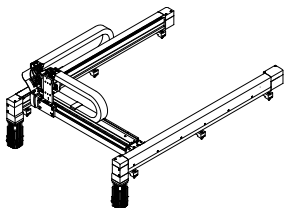


Technische Daten für Axialbausätze  
→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EXCH-40</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80P	8164654	EAMM-A-X48-80P
<b>EXCH-60</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
EMMT-AS-100-...	100A	8164656	EAMM-A-X62-100A
EMMT-AS-150-...	150A	8164657	EAMM-A-X62-150A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

### Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Linienportal EXCT

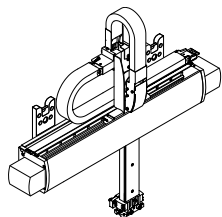

Technische Daten für Axialbausätze  
→ ab Seite 69

Motor/Getriebe <sup>1)</sup> Typ	Schnittstelle Motor	Axialbausatz	
		Teile-Nr.	Typ
<b>EXCT-15</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...</b>	80P	★ 8164277	<b>EAMM-A-L48-80P-G2</b>
<b>EXCT-30</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-100-...</b>	100A	8164409	<b>EAMM-A-Y62-100A</b>
<b>EXCT-100</b>			
<b>mit Servomotor</b>			
<b>EMMT-AS-100-...</b>	100A	★ 8164276	<b>EAMM-A-L62-100A-G2</b>

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

## Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Schnittstelle Motor	Typ
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>40R</b>	TL-A110; TL-A120; TL-A130; TLY-A110; TLY-A120; TLY-A130
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>55A</b>	MPL-A/B1510; MPL-A/B1520; MPL-A/B1530; VPL-A/B-063x
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>60R</b>	TL-A220; TL-A230; TLY-A220; TLY-A230
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>70A</b>	MPL-A/B210; MPL-A/B220; MPL-A/B230; VPL-A/B-075x
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>80R</b>	TLx-A25
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>90R</b>	TLY-A310
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>92RA</b>	MPF-B310; MPL-B320; MPL-B330; VPL-A/B1001; VPL-A/B1002; VPL-A/B1003
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>100A</b>	VPL-A/B1152; VPL-A/B1153; MPL-A/B420; MPL-A/B430
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>108AA</b>	VPL-A/B1303; VPL-A/B1304; VPL-A/B1306; MPL-A/B4530; MPL-A/B4540; MPL-A/B4560
Allen-Bradley/Rockwell Automation	<b>190A</b>	B640; B660; B690
AMK	<b>55A</b>	DT3
AMK	<b>70A</b>	DT4-1; DT4-2
AMK	<b>100A</b>	DT5-15; DT5-23; DT5-3; DT5-5; DT5-9; DTK5-3
Apex Dynamics INC.	<b>40G</b>	PG040
Apex Dynamics INC.	<b>50GA</b>	PE 050
Apex Dynamics INC.	<b>60H</b>	PG II 060; PG060; PG2-060
Apex Dynamics INC.	<b>70GA</b>	PE 070
Apex Dynamics INC.	<b>80G</b>	PG080
Apex Dynamics INC.	<b>86GA</b>	PG2-080; PG II 080
Apex Dynamics INC.	<b>90GA</b>	PE 090
Apex Dynamics INC.	<b>114GA</b>	PG II 120; PG2-120
Apex Dynamics INC.	<b>120G</b>	PG120
Apex Dynamics INC.	<b>120GA</b>	PG080A
Apex Dynamics INC.	<b>120GC</b>	PE 120
Apex Dynamics INC.	<b>160G</b>	PG160; PG II 160; PG2-160
B+R Automation	<b>40G</b>	8GP30-040
B+R Automation	<b>40R</b>	8LVA1
B+R Automation	<b>55A</b>	8LSA2
B+R Automation	<b>57AA</b>	80MPF
B+R Automation	<b>58AA</b>	8JSA2
B+R Automation	<b>60H</b>	8GP30-060; 8GP40-060
B+R Automation	<b>60PA</b>	8LVA22; 8LVA23
B+R Automation	<b>70AA</b>	8JSA3
B+R Automation	<b>72GA</b>	8GP60-070
B+R Automation	<b>80G</b>	8GP40-080
B+R Automation	<b>80PA</b>	8LVA3
B+R Automation	<b>84AA</b>	8JSA4
B+R Automation	<b>88A</b>	8LSA3; 8MSA3
B+R Automation	<b>100A</b>	8LSA4; 8MSA4; 8MSC4
Baumüller	<b>55A</b>	DSD 028 M; DSD 028 S
Baumüller	<b>70A</b>	DSD 036 M; DSD 036 S
Baumüller	<b>88A</b>	DS 045 L; DS 045 M; DS 045 S; DSC 045 K; DSC 045 M; DSC 045 S; DSCG 045 K; DSCG 045 M; DSCG 045 S; DSD 045 L; DSD 045 M; DSD 045 S
Baumüller	<b>126AA</b>	DSC 056 K; DSC 056 M; DSC 056 S; DSCG 056 K; DSCG 056 M; DSCG 056 S; DSD 056 L; DSD 056 M; DSD 056 S
Beckhoff	<b>40R</b>	AM3011; AM3012; AM3013; AM3111; AM3112; AM8111; AM8113
Beckhoff	<b>42A</b>	AS1010; AS1020
Beckhoff	<b>55A</b>	AM227LL; AM227M; AM8021; AM8022; AM8023; AM8121; AM8122
Beckhoff	<b>58AA</b>	AM3021; AM3022; AM3023; AM3024
Beckhoff	<b>60RB</b>	AM3121
Beckhoff	<b>70AA</b>	AM3031; AM3032; AM3033; AM8031; AM8032; AM8131; AM8531
Beckhoff	<b>84AA</b>	AM3041; AM3042; AM3043; AM3044; AM3541; AM3542; AM3543; AM8041; AM8042; AM8043
Beckhoff	<b>88A</b>	AM247L
Beckhoff	<b>100A</b>	AM257M; AM257S
Beckhoff	<b>104AA</b>	AM8051; AM8052; AM8053
Beckhoff	<b>108AA</b>	AM3051; AM3052; AM3053; AM3054; AM3551; AM3552; AM3553; AM8051-XXXX-900
Beckhoff	<b>158AA</b>	AM3062; AM3063; AM3064; AM3065; AM3562; AM3563; AM8061; AM8062; AM8063



## Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Schnittstelle Motor	Typ
Bosch Rexroth	<b>38AA</b>	MSM019A; MSM019B
Bosch Rexroth	<b>40G</b>	GTE040
Bosch Rexroth	<b>58AA</b>	MKD 025; MSK030B; MSK030C; MS2N03-BXXXXN-AXDK0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXXN-BXDGO-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXXN-BXDH1-NNNNE-NN; MS2N03-BXXXXN-CXDGO-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXXN-CXDG1-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXXN-CXDH0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXXN-CXDH1-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXXN-CXSG1-NNNNN-
Bosch Rexroth	<b>60H</b>	GTE060
Bosch Rexroth	<b>60P</b>	MSM 031C
Bosch Rexroth	<b>60RA</b>	MSM030B; MSM031B
Bosch Rexroth	<b>68GA</b>	GTM060
Bosch Rexroth	<b>75GA</b>	GTM075
Bosch Rexroth	<b>80G</b>	GTE080
Bosch Rexroth	<b>80P</b>	MSM040B; MSM041B
Bosch Rexroth	<b>82AA</b>	MKD041; MSK040B; MSK040C; MSK043C; MS2N04
Bosch Rexroth	<b>100A</b>	MSK050B; MSK050C
Bosch Rexroth	<b>115GA</b>	GTM100
Bosch Rexroth	<b>116AA</b>	MSK061B; MSK061C
Bosch Rexroth	<b>120G</b>	GTE120
Bosch Rexroth	<b>158AA</b>	MSK070C; MSK070D; MSK070E; MSK071C; MSK071D; MSK071E; MSK075C; MSK075D; MSK075E
Bosch Rexroth	<b>160G</b>	GTE160
Danaher Motion	<b>40R</b>	AKM1 AK; AKM1 AN
Danaher Motion	<b>58AA</b>	AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x AC/AN
Danaher Motion	<b>60P</b>	AKM2 CK
Danaher Motion	<b>70AA</b>	AKM 31 AC; AKM 31 AN; AKM 32 AC; AKM 32 AN; AKM 33 AC; AKM 33 AN
Danaher Motion	<b>84AA</b>	AKM 41 AC; AKM 41 AN; AKM 42 AC; AKM 42 AN; AKM 43 AC; AKM 43 AN; AKM 44 AC; AKM 44 AN
Delta	<b>80RA</b>	ECMA-C Δ0807
Elau	<b>55A</b>	SH-055 80 005; SH-055 80 009; SH-055 80 013
Elau	<b>70A</b>	iSH 070 60 011; iSH 070 60 017; SH-070 60 010; SH-070 60 020; SM-070 xx010; SM-070 xx020
Elau	<b>70AA</b>	iSH 070 60 022; SH-070 60 030
Elau	<b>104AA</b>	SH 100 30 100
Esitron	<b>88A</b>	esiMot 32/3
Fanuc	<b>60PA</b>	BETA iS1
Fanuc	<b>88A</b>	S 4/5000 HV
Fastech	<b>20AC</b>	EzM2-20
Fastech	<b>25AA</b>	EzM-25
Fastech	<b>28AA</b>	EzM2-28
Fastech	<b>35A</b>	EzM2-35
Fastech	<b>42A</b>	EzM2-42
Fastech	<b>57A</b>	EzM2-56
Fastech	<b>60AA</b>	EzM2-60
Inovance	<b>40R</b>	ISMH1-10B30
Inovance	<b>60PA</b>	ISMH1-20B30; ISMH1-40B30
Inovance	<b>80PA</b>	ISMH1-75B30
Kollmorgen	<b>40R</b>	AKM11; AKM12; AKM13
Kollmorgen	<b>55A</b>	DBL2 H00080
Kollmorgen	<b>58AA</b>	AKM21; AKM22; AKM23; AKM24
Kollmorgen	<b>70AA</b>	AKM31x-Ax; AKM32x-Ax; AKM33x-Ax
Kollmorgen	<b>84AA</b>	AKM41x-Ax; AKM42x-Ax; AKM43x-Ax; AKM44x-Ax
Kollmorgen	<b>108AA</b>	AKM51x-Ax; AKM52x-Ax; AKM53x-Ax; AKM54x-Ax
Kollmorgen	<b>158AA</b>	AKM62; AKM63; AKM64; AKM65
Lenze	<b>68GA</b>	GPA00; MPR050-1S GCN
Lenze	<b>70A</b>	MCS 06; MDSKSxx036
Lenze	<b>75GA</b>	GPA01
Lenze	<b>88A</b>	MCA 10 FF100; MCS 09; MDSKSxx056 FF100; LST-074-2
Lenze	<b>115GA</b>	GPA02
Lenze	<b>120GA</b>	GKR03-2M VAK; GKR04-2S VAK

## Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Schnittstelle Motor	Typ
Minebea	<b>20AA</b>	08PM-K (IP20)
Minebea	<b>25AA</b>	10PM-K (IP20)
Minebea	<b>35A</b>	14PY-Z (IP20)
Minebea	<b>42A</b>	17PY-Z (IP20)
Minebea	<b>57A</b>	23KY-K (IP20)
Minebea	<b>87AB</b>	34KM-K (IP20)
Mitsubishi	<b>28M</b>	HC-AQ0335D
Mitsubishi	<b>40R</b>	HF-KE13; HF-KP053; HF-KP13; HF-MP053; HF-MP13; HG-MR13B
Mitsubishi	<b>60PA</b>	HF-KP23; HF-KP43; HK-KT23W; HK-KT43W; HF-KE23; HF-KE43; HF-MP23; HF-MP43; HG-KR43
Mitsubishi	<b>80PA</b>	HG-KR73; HK-KT7M3W
Moons	<b>20AB</b>	8HYxx (IP20)
Moons	<b>35AB</b>	MS14HA (IP20)
Moons	<b>42A</b>	MS17HA (IP20)
Moons	<b>57A</b>	MS23HA (IP20)
Moons	<b>60PA</b>	SM601AE4; SM602AE4
Moons	<b>80PA</b>	SM803AE4
Moons	<b>87AA</b>	ML34HD (IP20)
Nanotec	<b>42A</b>	ST4209
Nanotec	<b>57AA</b>	ST6018
Nanotec	<b>87AB</b>	ST8918L
Neugart	<b>40G</b>	PLE 040; WPLE 40
Neugart	<b>50GA</b>	PLPE 50; WPLPE 50
Neugart	<b>60H</b>	PLE 060; WPLE 60
Neugart	<b>68GA</b>	PLN 70; WPLN 70
Neugart	<b>70GA</b>	PLPE 70; WPLPE 70
Neugart	<b>72GA</b>	PLN 70 (OP14); WPLN 70 (OP14)
Neugart	<b>75GA</b>	PLN 90; WPLN 90
Neugart	<b>80G</b>	PLE 080; WPLE 80
Neugart	<b>90GA</b>	PLPE 90; WPLPE 90
Neugart	<b>115GA</b>	PLN 115; WPLN 115
Neugart	<b>120G</b>	PLE 120; WPLE 120
Neugart	<b>120GA</b>	PLE 080-90; WPLE 80-90
Neugart	<b>120GC</b>	PLPE 120; WPLPE 120
Neugart	<b>160G</b>	PLE 160
Omron	<b>40R</b>	R7M-A10030; R88M-K10030H; SGMAV-01A; SGMAV-A5A; SGMAV-C2A; SGMJV-01A; SGMJV-05A
Omron	<b>60P</b>	R88M-1M40030
Omron	<b>60PA</b>	SGMAH-02; SGMAV-02A; SGMAV-04A; SGMAV-06A; SGMJV-02A; SGMJV-04A
Omron	<b>60RA</b>	R88M-1M20030; R88M-G20030H; R88M-K20030H-S2
Omron	<b>80P</b>	R88M-1M75030; R88M-G75030H; R88M-K75030
Oriental Motor	<b>20AA</b>	CVK21
Oriental Motor	<b>28AA</b>	AR2x; AZ2x; CVK22
Oriental Motor	<b>35AA</b>	CVK23
Oriental Motor	<b>42AA</b>	CVK24
Oriental Motor	<b>42AB</b>	AR4x; AZ4x
Oriental Motor	<b>57A</b>	PKP26
Oriental Motor	<b>57AD</b>	CVK26
Oriental Motor	<b>60AB</b>	AR6x; AZ6x
Oriental Motor	<b>85AA</b>	AR9x; AZ9x
Panasonic	<b>38AA</b>	MSMD012J1; MSMF012; MSMF5A
Panasonic	<b>60P</b>	MSMF042
Panasonic	<b>60RA</b>	MSMF022
Panasonic	<b>80P</b>	MSMF082
Parker	<b>120GA</b>	PE 4
Parker	<b>55A</b>	SMH60601_45112ID654
Parker	<b>60H</b>	PE 3
Parker	<b>70A</b>	SMHA60301
Planetroll	<b>115GA</b>	PDH 200/1
Planetroll	<b>68GA</b>	PDH 25/1
Planetroll	<b>75GA</b>	PDH 100/1

## Lieferübersicht


Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Schnittstelle Motor	Typ
Sanyo Denki	<b>28AA</b>	SH2281; SH2285
Sanyo Denki	<b>35A</b>	SH3533; SH3537
Sanyo Denki	<b>40R</b>	R2EA04008; R2xA04005
Sanyo Denki	<b>40S</b>	R2AA04003
Sanyo Denki	<b>40T</b>	R2AA04005; R2AA04010
Sanyo Denki	<b>60PA</b>	R2AA06040; R2AA06040FX; R2xA06020
Sanyo Denki	<b>60S</b>	R2AA06010
Sanyo Denki	<b>60T</b>	R2AA06020
Sanyo Denki	<b>80PB</b>	R2AA08075
Sanyo Denki	<b>90R</b>	R2AAB8100
Schneider Electric	<b>40A</b>	BMH 1403
Schneider Electric	<b>42A</b>	ILP2R421; ILP2R422; ILP2R423
Schneider Electric	<b>55A</b>	BMH 055; BSH 055
Schneider Electric	<b>57AA</b>	NEMA23; NEMA24
Schneider Electric	<b>57AB</b>	BRS 364; BRS 366; IFS 61; IFS 62; ILS1x571; ILS1x572
Schneider Electric	<b>57AC</b>	BRS 368; IFS 63; ILS1x573
Schneider Electric	<b>70A</b>	BMH 0701; BMH 0702; BSH 0701; BSH 0702
Schneider Electric	<b>70AA</b>	BMH 0703; BSH 0703
Schneider Electric	<b>80G</b>	GBX080
Schneider Electric	<b>104AA</b>	BSH 1004
Schneider Electric	<b>116AA</b>	BRH 110
Schneider Electric	<b>120G</b>	GBX120
SEW Eurodrive	<b>56GA</b>	PSF 121; PSF 122; PSKF 121; PSKF 122
SEW Eurodrive	<b>58AA</b>	CMP40
SEW Eurodrive	<b>68GA</b>	PSC 221; PSC 222; PSF 221; PSF 222; PSKC 221; PSKC 222; PSKF 221; PSKF 222
SEW Eurodrive	<b>70A</b>	CMP50
SEW Eurodrive	<b>70GA</b>	PSCZ 221; PSCZ 222; PSKCZ 221; PSKCZ 222
SEW Eurodrive	<b>75GA</b>	PSC 321; PSC 322; PSF 321; PSF 322; PSKC 321; PSKC 322; PSKF 321; PSKF 322
SEW Eurodrive	<b>88A</b>	CMP63
SEW Eurodrive	<b>92RA</b>	WF10 Ø120; WF10DT56
SEW Eurodrive	<b>100A</b>	CFM71
SEW Eurodrive	<b>115GA</b>	PSC 521; PSC 522; PSF 521; PSF 522; PSKC 521; PSKC 522; PSKF 521; PSKF 522
SEW Eurodrive	<b>120GA</b>	RF07 Ø120; SF37 Ø120; WF30 Ø120; WF37 Ø120
SEW Eurodrive	<b>120GB</b>	RF27 Ø120
SEW Eurodrive	<b>126AA</b>	CMPZ71
SEW Eurodrive	<b>190A</b>	CFM112
Siemens	<b>40R</b>	1FK2102-0AG...; 1FK2102-1AG...
Siemens	<b>40RA</b>	1FK7011; 1FK7015
Siemens	<b>55A</b>	1FK7022; 1FT6021; 1FT6024
Siemens	<b>60PA</b>	1FK2103-2AG...-0...; 1FK2103-2AG...-1...; 1FK2103-4AG...-0...; 1FK2103-4AG...-1...; 1FK2203-2AG...-0...; 1FK2203-2AG...-1...; 1FK2203-4AG...-0...; 1FK2203-4AG...-1...; 1FL603x-2AF21
Siemens	<b>60RB</b>	1FK2103-2AG...-2...; 1FK2103-4AG...-2...; 1FK2203-2AG...-2...; 1FK2203-4AG...-2...
Siemens	<b>68GA</b>	SP 060S
Siemens	<b>70AA</b>	1FT6031; 1FT6034
Siemens	<b>70AB</b>	1FK7032; 1FK7033; 1FK7034; 1FT7034; 6SN2155...
Siemens	<b>75GA</b>	SP 075S
Siemens	<b>80PA</b>	1FK2104-4AK...; 1FK2104-5AK...; 1FL604x-2AF21
Siemens	<b>80RA</b>	1FL604x-2AF21
Siemens	<b>84AA</b>	1FK7040; 1FK7042; 1FK7043; 1FK7044; 1FT6041; 1FT6044; 1FT704x
Siemens	<b>96RB</b>	1FT7042; 1FT7044; 1FT7046
Siemens	<b>115GA</b>	SP 100S
Siemens	<b>120GA</b>	BF29-KQ-703
Siemens	<b>120GB</b>	ZF29-KQ-704; ZF29-KQ-706
Siemens	<b>126AA</b>	1FK7060; 1FK7062; 1FK7063; 1FT6061; 1FT6062; 1FT6064; 1FT7062; 1FT7064; 1FT7066; 1FT7068; 1FK2206
Siemens	<b>158AA</b>	1FK7080; 1FK7083; 1FK7086; 1FT6081; 1FT6082; 1FT6084; 1FT6086

## Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Schnittstelle Motor	Typ
Wittenstein Alpha	<b>40G</b>	CP 005; CPK 005; alphira CP 040
Wittenstein Alpha	<b>50GA</b>	NPK 005; LP+ 050 (replaced by NP 005); LPK+ 050 (replaced by NPK 005); LK+ 050; LP+ 050; LPK+ 050; NP 005
Wittenstein Alpha	<b>60H</b>	CP 015; CPK 015; alphira CP 060
Wittenstein Alpha	<b>68GA</b>	SK+ 060; SP+ 060; SPC+ 060; SK+ 060 MF; SP+ 060 MF
Wittenstein Alpha	<b>70GA</b>	NP 015; NPK 015; LP+ 070 (replaced by NP 015); LPK+ 070 (replaced by NPK 015); LK+ 070; LP+ 070; LPK+ 070
Wittenstein Alpha	<b>75GA</b>	SK+ 075; SP+ 075; SPK+ 075; SPC+ 075; SK+ 075 MF; SP+ 075 MC; SP+ 075 MF; SPK+ 075 MF
Wittenstein Alpha	<b>80G</b>	CP 025; CPK 025; alphira CP 080
Wittenstein Alpha	<b>90GA</b>	NP 025; NPK 025; LP+ 090 (replaced by NP 025); LPK+ 090 (replaced by NPK 025); LK+ 090; LP+ 090; LPK+ 090
Wittenstein Alpha	<b>115GA</b>	SK+ 100; SP+ 100; SPK+ 100; SPC+ 100; SK+ 100 MF; SP+ 100 MC; SP+ 100 MF; SPK+ 100 MF
Wittenstein Alpha	<b>120G</b>	CP 035; CPK 035; alphira CP 115
Wittenstein Alpha	<b>120GC</b>	NP 035; NPK 035; LP+ 120 (replaced by NP 035); LPK+ 120 (replaced by NPK 035); LK+ 120; LP+ 120; LPK+ 120
YASKAWA	<b>25A</b>	SGMM...
YASKAWA	<b>40R</b>	SGM7J-A5A.A2.; SGM7J-01A.A2.; SGM7J-C2A.A2.; SGM7JA-A5A.A2.; SGM7JA-01A.A2.; SGM7JA-C2A.A2.
YASKAWA	<b>60PA</b>	SGM7J-02A.A2.; SGM7J-04A.A2.; SGM7J-06A.A2.
YASKAWA	<b>60S</b>	SGM7P-01A..2.
YASKAWA	<b>80PA</b>	SGM7J-08A.A2.

# Datenblatt

Werkstoff:  
 Kupplungsgehäuse,  
 Kupplungsstaben  
 Motorflansch: Aluminium  
 Schrauben: Stahl, verzinkt

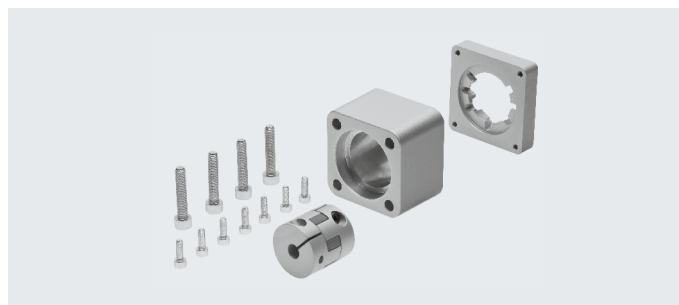

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-D19-28A	EGSL	1,1	0,28	10000	80	78
EAMM-A-D19-38AA	EGSL	1,1	0,28	10000	121	
EAMM-A-D19-40A	EGSL	1,1	0,28	10000	110	
EAMM-A-D19-40P	EGSL	1,1	0,28	10000	110	
EAMM-A-D19-40R	EGSL	1,1	0,28	10000	133	
EAMM-A-D19-42A	EGSL	1,1	0,28	10000	130	
EAMM-A-D32-40A(-S1)	EGSL, ESBF	1,1	0,28	10000	130	
EAMM-A-D32-40G(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-D32-40P(-S1)	EGSL, ESBF	1,1	0,28	10000	160	
EAMM-A-D32-40R	EGSL, ESBF	6,5	5,87	8000	309	
EAMM-A-D32-40RA	EGSL, ESBF	6,5	5,87	8000	309	
EAMM-A-D32-35A-40A	EHMB, ERMB	4	5,87	8000	220	
EAMM-A-D32-35A-40P	EHMB, ERMB	4	5,87	8000	160	
EAMM-A-D32-42A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	1,1	0,28	10000	140	
EAMM-A-D32-50GA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	446	
EAMM-A-D32-55A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	260	
EAMM-A-D32-58AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	329	
EAMM-A-D32-60AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	341	
EAMM-A-D32-57A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	270	
EAMM-A-D32-60G(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	540	
EAMM-A-D32-60H(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	540	
EAMM-A-D32-60P(-S1)-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	380	
EAMM-A-D32-60R	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	386	
EAMM-A-D32-60RA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-D40-40G(-S1)-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	450	
EAMM-A-D40-50GA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	438	
EAMM-A-D40-55A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-57A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-58AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	354	
EAMM-A-D40-60AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	363	
EAMM-A-D40-60G(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-D40-60H(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-D40-60P(-S1)-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-D40-60R	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	368	
EAMM-A-D40-60RA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	336	
EAMM-A-D40-70AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	443	
EAMM-A-D40-70A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	410	
EAMM-A-D40-87A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	530	
EAMM-A-D50-60G(-S1)-G2	ESBF	21	34,8	6000	950	
EAMM-A-D50-60H(-S1)-G2	ESBF	21	34,8	6000	950	
EAMM-A-D50-70A(-S1)	ESBF	12	34,8	6000	740	
EAMM-A-D50-70GA	ESBF	17	34,8	6000	1018	
EAMM-A-D50-80G(-S1)	ESBF	17	34,8	6000	1190	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-D50-80P(-S1)-G2	ESBF	21	34,8	6000	810	78
EAMM-A-D50-80PB(-S1)-G2	ESBF	21	34,8	6000	810	
EAMM-A-D50-82AA	ESBF	17	34,8	6000	815	
EAMM-A-D50-84AA	ESBF	17	34,8	6000	1012	
EAMM-A-D50-87A(-S1)	ESBF	17	34,8	6000	860	
EAMM-A-D50-100A(-S1)	ESBF	17	34,8	6000	1140	
EAMM-A-D60-60G(-S1)-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1350	
EAMM-A-D60-60H(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1250	
EAMM-A-D60-70A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	750	
EAMM-A-D60-80G(-S1)-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1500	
EAMM-A-D60-80P(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1040	
EAMM-A-D60-80PB	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1041	
EAMM-A-D60-84AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1173	
EAMM-A-D60-87A(-S1)	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	890	
EAMM-A-D60-90GA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	2192	
EAMM-A-D60-92RA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1076	
EAMM-A-D60-100A(-S1)-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1310	
EAMM-A-D80-80G(-S1)	ESBF	60	128	5500	1990	
EAMM-A-D80-84AA	ESBF	60	128	5500	1843	
EAMM-A-D80-90GA	ESBF	60	128	550	2192	
EAMM-A-D80-100A(-S1)	ESBF	60	128	5500	2030	
EAMM-A-D80-150A(-S1)	ESBF	60	128	5500	3070	
EAMM-A-D100-100A(-S1)	ESBF	60	128	5500	2450	
EAMM-A-D100-120G(-S1)	ESBF	143	280	4500	3520	
EAMM-A-D100-150A(-S1)	ESBF	143	280	4500	3440	
EAMM-A-L27-40G	EGC-TB	2	0,445	10000	180	88
EAMM-A-L27-55A	EGC-TB	2	0,445	10000	220	
EAMM-A-L27-57A	EGC-TB	1,6	0,355	10000	180	
EAMM-A-L27-40A	EGC-TB	1,5	0,355	10000	82	
EAMM-A-L27-40R	EGC-TB	1,6	0,355	10000	110	
EAMM-A-L27-40RA	EGC-TB	1,6	0,355	10000	84	
EAMM-A-L27-42A	EGC-TB	1,2	0,45	10000	157	
EAMM-A-L27-58AA	EGC-TB	2	0,355	10000	165	
EAMM-A-L27-57AA	EGC-TB	1,6	0,355	10000	184	
EAMM-A-L27-57AB	EGC-TB	1,6	0,355	10000	184	
EAMM-A-L27-57AC	EGC-TB	1,6	0,45	10000	183	
EAMM-A-L27-60RA	EGC-TB	2	0,45	10000	278	
EAMM-A-L27-60RB	EGC-TB	2	0,45	10000	221	
EAMM-A-L27-50GA	EGC-TB	2	0,45	10000	197	
EAMM-A-L27-60G	EGC-TB	2	0,45	10000	307	
EAMM-A-L38-55A	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	0,445	8000	210	
EAMM-A-L38-57A-G2	EGC-TB, ELGD-TB	3,6	3,2	8000	171	
EAMM-A-L38-60AA	EGC-TB, ELGD-TB	8	3,2	8000	231	
EAMM-A-L38-60G-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	314	
EAMM-A-L38-60H-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,5	8000	315	
EAMM-A-L38-60P-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	255	
EAMM-A-L38-60R-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	254	
EAMM-A-L38-70A	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	290	
EAMM-A-L38-87A-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	390	
EAMM-A-L38-58AA	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,2	8000	208	

## Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-L38-57AA	EGC-TB, ELGD-TB	8	3,2	8000	221	88
EAMM-A-L38-60PA	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,3	8000	301	
EAMM-A-L38-60RA	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	254	
EAMM-A-L38-60RB	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,2	8000	253	
EAMM-A-L38-70AA	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,3	8000	357	
EAMM-A-L38-88A	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,3	8000	508	
EAMM-A-L38-84AA	EGC-TB, ELGD-TB	9	4,6	8000	712	
EAMM-A-L38-40G-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	3,2	8000	228	
EAMM-A-L38-50GA	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,2	8000	245	
EAMM-A-L38-56GA	EGC-TB, ELGD-TB	9	3,3	8000	275	
EAMM-A-L38-70GA-G2	EGC-TB, ELGD-TB	4,4	4	8000	598	
EAMM-A-L38-67GA	EGC-TB, ELGD-TB	9	4	8000	363	
EAMM-A-L38-72GA	EGC-TB, ELGD-TB	9	4	8000	480	
EAMM-A-L48-60G-G2	EGC-TB, ELGD-TB	21	39	6000	406	
EAMM-A-L48-60H-G2	EGC-TB, ELGD-TB	21	39	6000	403	
EAMM-A-L48-60P	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	279	
EAMM-A-L48-70A	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	350	
EAMM-A-L48-80P-G2	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	557	
EAMM-A-L48-87A-G2	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	459	
EAMM-A-L48-100A-G2	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	789	
EAMM-A-L48-55A	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	352	
EAMM-A-L48-60PA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	454	
EAMM-A-L48-70AA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	498	
EAMM-A-L48-80PB	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	8000	560	
EAMM-A-L48-82AA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	613	
EAMM-A-L48-88A	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	639	
EAMM-A-L48-90R	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	741	
EAMM-A-L48-92RA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	827	
EAMM-A-L48-84AA	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	925	
EAMM-A-L48-40G	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	405	
EAMM-A-L48-50GA-G2	EGC-TB, ELGD-TB	21	39	6000	415	
EAMM-A-L48-56GA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-L48-70GA-G2	EGC-TB, ELGD-TB	21	39	6000	725	
EAMM-A-L48-75GA	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	704	
EAMM-A-L48-80G-G2	EGC-TB, ELGD-TB	21	39	6000	619	
EAMM-A-L48-68GA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	542	
EAMM-A-L48-72GA	EGC-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	623	
EAMM-A-L48-90GA	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	675	
EAMM-A-L48-120GA	EGC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	656	
EAMM-A-L62-80G-G2	EGC-TB	65	151	5500	1554	
EAMM-A-L62-100A-G2	EGC-TB	47	151	5500	1359	
EAMM-A-L62-150A	EGC-TB	47	151	5500	2526	
EAMM-A-L62-88A	EGC-TB	38	147	5500	977	
EAMM-A-L62-84AA	EGC-TB	60	147	5500	1126	
EAMM-A-L62-108AA	EGC-TB	60	147	5500	2033	
EAMM-A-L62-56GA	EGC-TB	38	147	5500	941	
EAMM-A-L62-60H	EGC-TB	38	147	5500	914	
EAMM-A-L62-70GA	EGC-TB	48	147	5500	935	
EAMM-A-L62-75GA	EGC-TB	60	147	5500	1274	
EAMM-A-L62-68GA	EGC-TB	48	147	5500	1197	
EAMM-A-L62-72GA	EGC-TB	48	147	5500	1259	
EAMM-A-L62-90GA	EGC-TB	60	147	5500	1399	
EAMM-A-L62-115GA	EGC-TB	60	147	5500	2296	
EAMM-A-L62-120G	EGC-TB	47	147	5500	1798	
EAMM-A-L62-120GA	EGC-TB	47	147	5500	1274	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten							
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite	
EAMM-A-L62-120GB	EGC-TB	47	147	5500	1465	88	
EAMM-A-L62-120GC	EGC-TB	47	147	5500	1774		
EAMM-A-L95-80G-G2	ELGA-TB	120	374	4500	2771		
EAMM-A-L95-120G-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, EGC-TB	150	374	4500	2935	88	
EAMM-A-L95-150A-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, EGC-TB	143	374	4500	3180		
EAMM-A-L95-190A-G2	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	4900	88	
EAMM-A-L95-190B-G2	ELGA-TB, EGC-TB	180	402	4500	4500		
EAMM-A-L95-75GA	ELGA-TB, EGC-TB	133	374	4500	3087		
EAMM-A-L95-68GA	ELGA-TB, EGC-TB	93	374	4500	2867		
EAMM-A-L95-72GA	ELGA-TB, EGC-TB	93	374	4500	2867		
EAMM-A-L95-90GA	ELGA-TB, EGC-TB	133	374	4500	2793		
EAMM-A-L95-115GA	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	3633		
EAMM-A-L95-120GA	ELGA-TB, EGC-TB	120	374	4500	2635		
EAMM-A-L95-120GB	ELGA-TB, EGC-TB	150	374	4500	3113		
EAMM-A-L95-120GC	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	3662		
EAMM-A-L95-160G-G2	ELGA-TB, EGC-TB	200	430	4500	6264		
EAMM-A-M43-60G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	340		100
EAMM-A-M43-60H	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	330		
EAMM-A-M43-55A	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	254		
EAMM-A-M43-70A	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	358		
EAMM-A-M43-70AA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	375		
EAMM-A-M43-90R	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	510		
EAMM-A-M43-92RA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	687		
EAMM-A-M43-40G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	316		
EAMM-A-M43-50GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	296		
EAMM-A-M43-56GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	330		
EAMM-A-M43-70GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	531		
EAMM-A-M43-68GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	361		
EAMM-A-M43-72GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	462		
EAMM-A-M48-60H	EGC-HD-TB	21	39	6000	320		
EAMM-A-M48-80G	EGC-HD-TB	21	39	6000	870		
EAMM-A-M48-88A	EGC-HD-TB	21	39	6000	525		
EAMM-A-M48-84AA	EGC-HD-TB	17	39	6000	711		
EAMM-A-M48-40G	EGC-HD-TB	17	39	6000	347		
EAMM-A-M48-50GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	342		
EAMM-A-M48-56GA	EGC-HD-TB	21	39	6000	390		
EAMM-A-M48-60G	EGC-HD-TB	17	39	6000	404		
EAMM-A-M48-70GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	493		
EAMM-A-M48-75GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	594		
EAMM-A-M48-68GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	466		
EAMM-A-M48-72GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	517		
EAMM-A-M48-90GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	789		
EAMM-A-M48-120GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	600		
EAMM-A-M80-120G	EGC-HD-TB	75	147	5500	1370		
EAMM-A-M80-84AA	EGC-HD-TB	60	147	5500	944		
EAMM-A-M80-75GA	EGC-HD-TB	60	147	5500	1011		
EAMM-A-M80-80G	EGC-HD-TB	60	147	5500	771		
EAMM-A-M80-68GA	EGC-HD-TB	48	147	5500	842		
EAMM-A-M80-90GA	EGC-HD-TB	60	172	5500	1177		
EAMM-A-M80-115GA	EGC-HD-TB	60	147	5500	1715		
EAMM-A-M80-120GA	EGC-HD-TB	60	192	5500	1569		
EAMM-A-M80-120GB	EGC-HD-TB	60	147	5500	1744		
EAMM-A-M80-120GC	EGC-HD-TB	60	147	5500	2115		



Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-N38-60G-G2	ELGA-TB	16	14,5	8000	375	88
EAMM-A-N38-60H-G2	ELGA-TB	16	14,5	8000	374	
EAMM-A-N38-60P	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	314	
EAMM-A-N38-70A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-N38-87A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	646	
EAMM-A-N38-60PA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	439	
EAMM-A-N38-60RA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	396	
EAMM-A-N38-70AA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	461	
EAMM-A-N38-88A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	594	
EAMM-A-N38-90R	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	716	
EAMM-A-N38-92RA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	810	
EAMM-A-N38-40G	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	411	
EAMM-A-N38-50GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	392	
EAMM-A-N38-56GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	414	
EAMM-A-N38-70GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	712	
EAMM-A-N38-68GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	454	
EAMM-A-N38-72GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	605	
EAMM-A-N48-40G	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	401	88
EAMM-A-N48-60G-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	454	
EAMM-A-N48-60H-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	452	
EAMM-A-N48-80G-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	689	
EAMM-A-N48-80P	ELCC-TB, ELGD-TB	17	39	6000	852	
EAMM-A-N48-80PB	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	613	
EAMM-A-N48-100A-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	851	
EAMM-A-N48-60P	ELGA-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	328	
EAMM-A-N48-60PA	ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	558	
EAMM-A-N48-70AA	ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	592	
EAMM-A-N48-80P	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	883	
EAMM-A-N48-80PB	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	613	
EAMM-A-N48-88A	ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	807	
EAMM-A-N48-84AA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	1139	
EAMM-A-N48-50GA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	519	
EAMM-A-N48-56GA	ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	577	
EAMM-A-N48-70GA-G2	ELGA-TB, ELGD-TB	21	39	6000	770	
EAMM-A-N48-75GA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	756	
EAMM-A-N48-68GA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	627	
EAMM-A-N48-72GA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	679	
EAMM-A-N48-87A	ELGA-TB, ELGD-TB	12,5	14,5	8000	504	
EAMM-A-N48-90GA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	1279	
EAMM-A-N48-120GA	ELGA-TB, ELGD-TB	17	39	6000	1016	
EAMM-A-N80-80G-G2	ELCC-TB, ELGA-TB	47	151	5500	1672	88
EAMM-A-N80-120G	ELGA-TB	47	147	5500	1990	
EAMM-A-N80-150A	ELCC-TB, ELGA-TB	47	151	5500	2410	
EAMM-A-N80-84AA	ELGA-TB	47	147	5500	1409	
EAMM-A-N80-100A	ELGA-TB	47	147	5500	1461	
EAMM-A-N80-70GA	ELGA-TB	48	147	5500	1289	
EAMM-A-N80-75GA	ELGA-TB	47	147	5500	1651	
EAMM-A-N80-68GA	ELGA-TB	48	147	5500	1241	
EAMM-A-N80-72GA	ELGA-TB	48	147	5500	1289	
EAMM-A-N80-90GA	ELGA-TB	47	147	5500	1698	
EAMM-A-N80-115GA	ELGA-TB	47	147	5500	2092	
EAMM-A-N80-120GA	ELGA-TB	47	147	5500	2307	
EAMM-A-N80-120GB	ELGA-TB	47	147	5500	2143	
EAMM-A-N80-120GC	ELGA-TB	47	147	5500	2514	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-S38-40A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	270	96
EAMM-A-S38-40G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	410	
EAMM-A-S38-40P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	280	
EAMM-A-S38-42A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	3,5	5,87	8000	310	
EAMM-A-S38-50GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	362	
EAMM-A-S38-55A-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	260	
EAMM-A-S38-57A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S38-58AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	339	
EAMM-A-S38-60AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	365	
EAMM-A-S38-60R-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	290	
EAMM-A-S38-60RA-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	290	
EAMM-A-S38-60P-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	290	
EAMM-A-S48-40G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-S48-50GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	406	
EAMM-A-S48-55A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	260	
EAMM-A-S48-57A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-S48-58AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	373	
EAMM-A-S48-60AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	415	
EAMM-A-S48-60G-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S48-60H-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S48-60P-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	280	
EAMM-A-S48-60R-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	280	
EAMM-A-S48-60RA-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	280	
EAMM-A-S48-70A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	450	
EAMM-A-S48-70AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	498	
EAMM-A-S48-80P	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	590	
EAMM-A-S48-80PB	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	600	
EAMM-A-S48-87A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	590	
EAMM-A-S62-60G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	42,3	6500	1110	
EAMM-A-S62-60H-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	42,3	6500	1100	
EAMM-A-S62-70A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	45,5	6000	1040	
EAMM-A-S62-70GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1109	
EAMM-A-S62-80G-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	34,8	6000	1440	
EAMM-A-S62-80P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	970	
EAMM-A-S62-80PB	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	978	
EAMM-A-S62-82AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	34,8	6000	1050	
EAMM-A-S62-84AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1037	
EAMM-A-S62-87A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	45,5	6000	1150	
EAMM-A-S62-100A-G3	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	34,8	6000	1250	
EAMM-A-S62-150A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	2160	
EAMM-A-S95-80G	EGC-BS, ELGA-BS	75	128	5500	2920	
EAMM-A-S95-84AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3063	
EAMM-A-S95-90GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3201	
EAMM-A-S95-100A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	2880	
EAMM-A-S95-120G	EGC-BS, ELGA-BS	75	128	5500	4350	
EAMM-A-S95-150A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3770	
EAMM-A-P3-28D-28A	EGSK	0,2	0,28	10000	30	
EAMM-A-P3-28D-40P	EGSK	0,2	0,28	10000	60	
EAMM-A-P4-28B-28A	EGSK	0,7	0,28	10000	40	
EAMM-A-P4-28B-38AA	EGSK	0,7	0,28	1000	59	
EAMM-A-P4-28B-40A	EGSK	0,7	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-40P	EGSK	0,7	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-40R	EGSK	1,1	0,28	10000	71	
EAMM-A-P4-28B-40RA	EGSK	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-42A	EGSK	0,7	0,28	10000	60	

## Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-P5-28B-28A	EGSK	1,1	0,28	10000	40	104
EAMM-A-P5-28B-38AA	EGSK	1,1	0,28	10000	59	
EAMM-A-P5-28B-40A	EGSK	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P5-28B-40P	EGSK	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P5-28B-40R	EGSK	1,1	0,28	10000	71	
EAMM-A-P5-28B-RA	EGSK	1,1	0,28	10000	49	
EAMM-A-P5-28B-42A	EGSK	1,1	0,28	10000	60	
EAMM-A-P6-38A-40A	EGSK	6,5	5,87	8000	100	
EAMM-A-P6-38A-40G	EGSK	6,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P6-38A-40P	EGSK	6,5	5,87	8000	110	
EAMM-A-P6-38A-42A	EGSK	3,5	5,87	8000	160	
EAMM-A-P6-38A-55A	EGSK	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P6-38A-57A	EGSK	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P6-38A-58AA	EGSK	6,5	5,87	8000	133	
EAMM-A-P6-38A-60P	EGSK	6,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P6-38A-60R	EGSK	6,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P6-38A-60RA	EGSK	6,5	5,87	8000	209	
EAMM-A-P8-38A-40A	EGSK	6,5	5,87	8000	100	
EAMM-A-P8-38A-40G	EGSK	12,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P8-38A-40P	EGSK	12,5	5,87	8000	110	
EAMM-A-P8-38A-42A	EGSK	3,5	5,87	8000	160	
EAMM-A-P8-38A-55A	EGSK	12,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P8-38A-57A	EGSK	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P8-38A-58AA	EGSK	12,5	5,87	8000	185	
EAMM-A-P8-38A-60P	EGSK	12,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P8-38A-60AA	EGSK	12,5	5,87	8000	146	
EAMM-A-P8-38A-60R	EGSK	12,5	5,87	8000	145	
EAMM-A-P8-38A-60RA	EGSK	12,5	5,87	8000	149	
EAMM-A-P8-38A-70A	EGSK	12,5	5,87	8000	200	
EAMM-A-P8-38A-87A	EGSK	12,5	5,87	8000	380	
EAMM-A-R27-40G	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	240	107
EAMM-A-R27-55A	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	170	
EAMM-A-R27-57A	ELGG, ELGR	1,6	0,355	10000	170	
EAMM-A-R38-40G	ELGG, ELGR	9	3,2	8000	330	
EAMM-A-R38-57A	ELGG, ELGR	3,6	3,2	8000	280	
EAMM-A-R38-60P	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8000	350	
EAMM-A-R38-60G	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	390	
EAMM-A-R38-60H	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8000	480	
EAMM-A-R38-70A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	350	
EAMM-A-R38-87A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	530	
EAMM-A-R48-60G	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	480	
EAMM-A-R48-60H	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	480	
EAMM-A-R48-70A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	450	
EAMM-A-R48-80P	ELGG, ELGR	17	39	6000	710	
EAMM-A-R48-87A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	590	
EAMM-A-R48-100A	ELGG, ELGR	17	39	6000	970	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm <sup>2</sup> ]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-T42-55A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	8,5	3,2	8000	328	102
EAMM-A-T42-57A	, ELGD-BSEPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	6,0	3,2	8000	330	
EAMM-A-T42-58AA	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	8,5	3,2	8000	310	
EAMM-A-T42-60AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	7,5	3,2	8000	315	
EAMM-A-T42-60AB	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	9,5	3,2	8000	314	
EAMM-A-T42-60P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	10	3,2	8000	330	
EAMM-A-T42-60R	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	10	3,2	8000	349	
EAMM-A-T42-60RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	10	3,2	8000	348	
EAMM-A-T42-80P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	10	5,8	8000	500	
EAMM-A-T42-87A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB, ELGD-BS	10	3,2	8000	400	
EAMM-A-T46-60P	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	410	
EAMM-A-T46-60R	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	413	
EAMM-A-T46-60RA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	412	
EAMM-A-T46-70A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	574	
EAMM-A-T46-70AA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	601	
EAMM-A-T46-80P	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	5,8	8000	840	
EAMM-A-T46-80PA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	7,5	8000	917	
EAMM-A-T46-80PB	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	7,9	8000	923	
EAMM-A-T46-85AA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	817	
EAMM-A-T46-57A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	6	3,2	8000	395	
EAMM-A-T46-87A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	3,2	8000	630	
EAMM-A-T46-100A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS, ELGD-BS	10	5,8	8000	1080	
EAMM-A-V20-28A	EPCC, EGSC	0,2	0,022	10000	27	
EAMM-A-V20-28AA	EPCC, EGSC	0,2	0,022	10000	25	
EAMM-A-V25-38AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	94	
EAMM-A-V25-40P	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	90	
EAMM-A-V25-40R	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	107	
EAMM-A-V25-40RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	94	
EAMM-A-V25-42A	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	83	
EAMM-A-V25-42AB	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	75	
EAMM-A-V32-38AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,18	10000	112	
EAMM-A-V32-40P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	110	
EAMM-A-V32-40R	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	131	
EAMM-A-V32-40RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	114	
EAMM-A-V32-42A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,0	0,19	10000	120	
EAMM-A-V32-42AB	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,0	0,19	10000	130	
EAMM-A-V32-57A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	180	
EAMM-A-V32-58AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,06	10000	1192	
EAMM-A-V32-60AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	203	
EAMM-A-V32-60P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,00	10000	210	
EAMM-A-V32-60PA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,00	10000	243	
EAMM-A-V32-60RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,00	10000	243	
EAMM-A-X22-42A	EXCM	0,95	0,195	27000	60	109
EAMM-A-X48-57A	EXCM	7,5	6,1	8000	614	
EAMM-A-X48-87A	EXCM	17	34,8	6000	808	
EAMM-A-X48-80P	EXCM	17	34,8	6000	821	
EAMM-A-X62-100A	EXCH	47	151	5500	1428	109
EAMM-A-X62-150A	EXCH	47	151	5500	2340	
EAMM-A-Y62-100A	EXCT	17	39	6000	1047	

## Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +60
Lagertemperatur	[°C]	-25 ... +60
Schutzart <sup>1)</sup>		
EAMM-A-...		IP40
EAMM-A-...-S1		IP65
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 95
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>2)</sup>		1
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform
LABS-Konformität		
EAMM-A-...		VDMA24364-B2-L
EAMM-A-D19-...		VDMA24364-Zone III
EAMM-A-D...-S1		VDMA24364-Zone III

1) Nur in Verbindung mit angebaurem Motor und angebaurem Achse

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070


Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


EGSL...

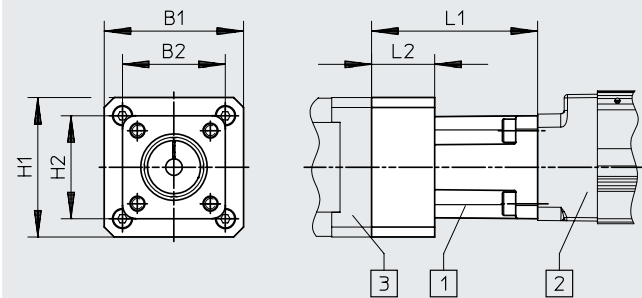

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Mini-Schlitten
- [3] Motor


ESBF... mit Schutzart IP40

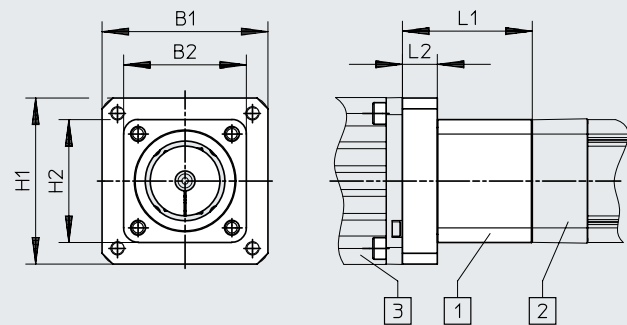

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor


ERMB...

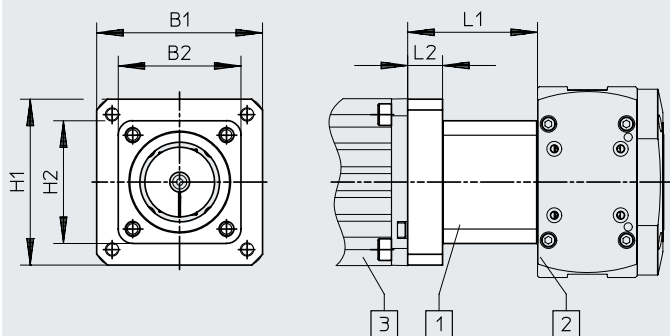

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Drehmodul
- [3] Motor

EHMB...

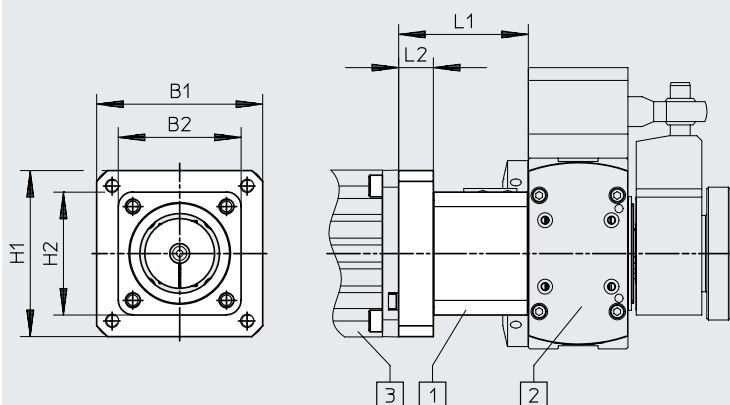

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Dreh-Hub-Modul
- [3] Motor

## Datenblatt


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D19-28A	30	31	30	31	46,2	15
EAMM-A-D19-38AA	38	31	38	31	51,2	20
EAMM-A-D19-40A	40	31	40	31	42,7	11,5
EAMM-A-D19-40P	39,7	31	39,7	31	45,7	14,5
EAMM-A-D19-40R	40	31	40	31	51,2	20
EAMM-A-D19-42A	42	31	42	31	50	19
EAMM-A-D32-35A-40A	40	40	40	40	46	–
EAMM-A-D32-35A-40P	39,7	39,7	39,7	39,7	49,5	–
EAMM-A-D32-40A	40	45	40	45	39,8	8,3
EAMM-A-D32-40G	60	45	60	45	62,5	24
EAMM-A-D32-40P	39,7	45	39,7	45	44	12,5
EAMM-A-D32-40R	53,5	45	53,5	45	49,8	11,1
EAMM-A-D32-42A	42	45	42	45	48	5
EAMM-A-D32-50GA	62	45	62	45	62,5	31,5
EAMM-A-D32-55A	55	45	55	45	49,2	10,5
EAMM-A-D32-57A	56,4	45	56,4	45	50,5	12
EAMM-A-D32-58AA	58	45	58	45	51,2	12,5
EAMM-A-D32-60AA	60	45	60	45	50,7	12
EAMM-A-D32-60G	75	45	75	45	66,5	28
EAMM-A-D32-60H	75	45	75	45	66,5	28
EAMM-A-D32-60P-G2	62	45	62	45	51	20
EAMM-A-D32-60R	62	45	62	45	51	20
EAMM-A-D32-60RA	62	45	62	45	51	20
EAMM-A-D40-40G-G2	60	54	60	54	62,5	24
EAMM-A-D40-50GA	62	54	62	54	62,5	31,5
EAMM-A-D40-55A	55	54	55	54	49,2	10,5
EAMM-A-D40-57A	56,4	54	56,4	54	50,5	12
EAMM-A-D40-58AA	58	54	58	54	51,2	12,5
EAMM-A-D40-60AA	60	54	60	54	50,7	12
EAMM-A-D40-60G	75	54	75	54	66,5	28
EAMM-A-D40-60H	75	54	75	54	66,5	28
EAMM-A-D40-60P-G2	62	54	62	54	51	20
EAMM-A-D40-60R	62	54	62	54	51	20
EAMM-A-D40-60RA	62	54	62	54	51	20
EAMM-A-D40-70A	70	54	70	54	52	13,5
EAMM-A-D40-70AA	72	54	72	54	53,5	13
EAMM-A-D40-87A	85,8	54	85,8	54	54	15,5

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


EGSL...

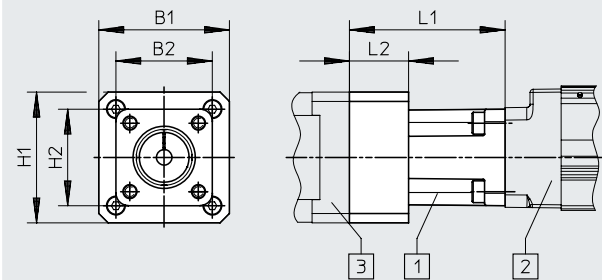

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Mini-Schlitten
- [3] Motor


ESBF... mit Schutzart IP40

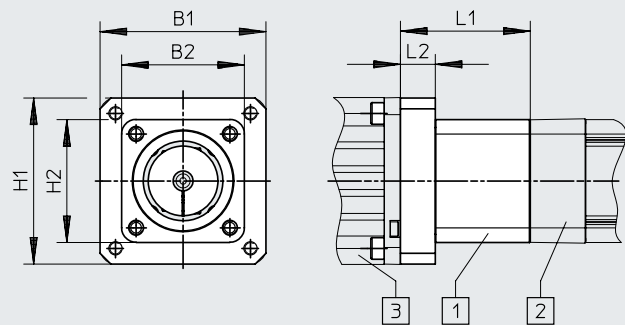

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor


ERMB...

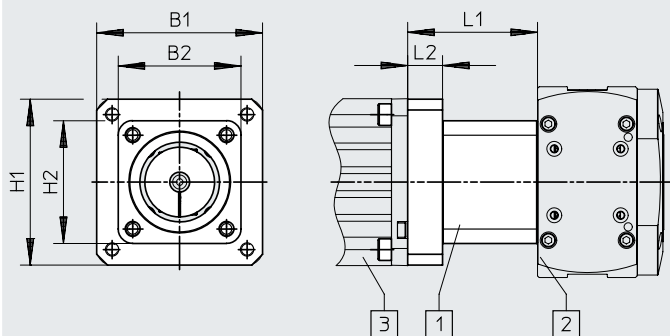

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Drehmodul
- [3] Motor

EHMB...

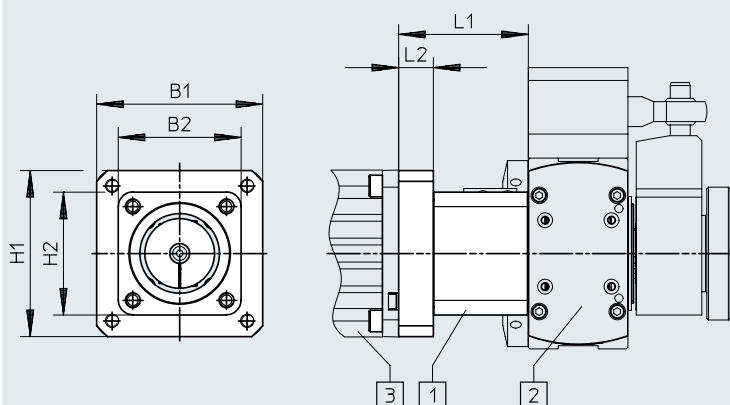

Prinzipbild:





- [1] Axialbausatz
- [2] Dreh-Hub-Modul
- [3] Motor







## Datenblatt

   Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D50-60G-G2	82	64	82	64	77,5	31
EAMM-A-D50-60H-G2	82	64	82	64	77,5	31
EAMM-A-D50-70A	70	74	70	74	68,2	16,2
EAMM-A-D50-70GA	85,8	65	85,8	65	83,7	31,5
EAMM-A-D50-80G	104	74	104	74	92,4	30
EAMM-A-D50-80P-G2	82	64	82	64	77,5	21
EAMM-A-D50-80PB-G2	82	64	82	64	77,5	21
EAMM-A-D50-82AA	82	65	82	65	68,2	16
EAMM-A-D50-84AA	96	65	96	65	79,7	17,5
EAMM-A-D50-87A	85,8	74	85,8	74	69,7	17,5
EAMM-A-D50-100A	100	74	100	74	83,2	21
EAMM-A-D60-60G-G2	90	74	90	74	82,4	35
EAMM-A-D60-60H	90	74	90	74	82,4	35
EAMM-A-D60-70A	70	74	70	74	64,2	16
EAMM-A-D60-80G-G2	104	75	104	75	77,4	32
EAMM-A-D60-80P	81,3	74	81,3	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-80PB	81,3	74	81,3	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-84AA	96	74	96	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-92RA	90	74	90	74	75	28
EAMM-A-D60-87A	85,8	74	85,8	74	64,7	17,5
EAMM-A-D60-90GA	104	75	104	75	93,9	38,5
EAMM-A-D60-100A-G2	104	75	104	75	77,4	22
EAMM-A-D80-80G	104	100	104	100	102	30
EAMM-A-D80-84AA	100	100	100	100	85,2	13
EAMM-A-D80-90GA	104	100	104	100	108,5	36,5
EAMM-A-D80-100A	100	100	100	100	92	20
EAMM-A-D80-150A	151	100	151	100	102	30
EAMM-A-D100-100A	100	112	100	112	99,5	20
EAMM-A-D100-120G	143	112	143	112	113,5	34
EAMM-A-D100-150A	151	109	151	109	102	30





## Datenblatt
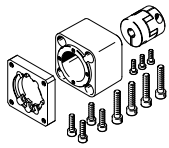
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1081659 EAMM-A-D19-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
1199152 EAMM-A-D19-40A	1199144 EAMF-A-28D-40A	543419 EAMC-16-20-5-6	1087585 EAMK-A-D19-28D
1981953 EAMM-A-D19-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	562677 EAMC-16-20-5-8	1087585 EAMK-A-D19-28D
1087642 EAMM-A-D19-42A	1087630 EAMF-A-28D-42A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
560281 EAMM-A-D32-35A-40A	–	558312 EAMC-30-32-6-6	560280 EAMK-A-D32-35A-40A
2207441 EAMM-A-D32-35A-40P	–	533708 EAMC-30-32-6-8	2207509 EAMK-A-D32-35A-40P
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B
1454238 EAMM-A-D32-40G	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C
1976465 EAMM-A-D32-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B
543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C
550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C
2946758 EAMM-A-D32-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	318577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C
2946760 EAMM-A-D32-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C
8197499 EAMM-A-D32-60P-G2	–	1233256 EAMC-30-32-6-14	–

## Datenblatt

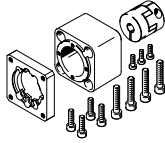   Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
2256398 EAMM-A-D40-40G-G2	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2256400 EAMM-A-D40-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
1454242 EAMM-A-D40-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C
8197493 EAMM-A-D40-60P-G2	–	562682 EAMC-30-32-8-14	–
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
8197498 EAMM-A-D50-60G-G2	–	8086048 EAMC-42-50-11-12-U	–
8197492 EAMM-A-D50-60H-G2	–	8086048 EAMC-42-50-11-12-U	–
2733783 EAMM-A-D50-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733787 EAMM-A-D50-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C
8197489 EAMM-A-D50-80P-G2	–	8101555 EAMC-42-50-12-19-U	–
8197488 EAMM-A-D50-80PB-G2	–	8099433 EAMC-42-50-12-16-U	–
2733781 EAMM-A-D50-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733784 EAMM-A-D50-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C

## Datenblatt

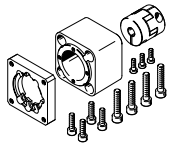   
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
2256696 EAMM-A-D60-60G-G2	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1454245 EAMM-A-D60-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
8199480 EAMM-A-D60-80G-G2	–	8086049 EAMC-42-50-12-20-U	–
1977073 EAMM-A-D60-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
8197500 EAMM-A-D60-100A-G2	–	8101555 EAMC-42-50-12-19-U	–
2946763 EAMM-A-D80-80G	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A
1589665 EAMM-A-D80-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A
8157273 EAMM-A-D80-150A	–	1485674 EAMC-56-58-19-24	–
3356796 EAMM-A-D100-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B
2449341 EAMM-A-D100-120G	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B
8157275 EAMM-A-D100-150A	–	1451407 EAMC-67-62-24-24	–

# Datenblatt

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)






ESBF... mit Schutzart IP65

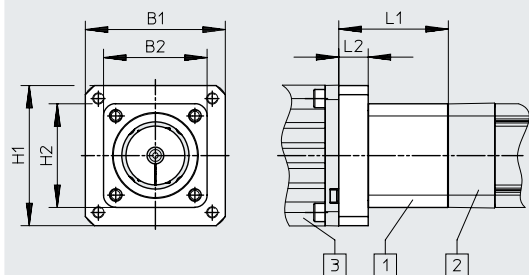






- Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Elektrozyylinder  
 [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D32-40A-S1	40	45	40	45	41,3	8,8
EAMM-A-D32-40G-S1	60	45	60	45	62,5	24
EAMM-A-D32-40P-S1	39,7	45	39,7	45	45,5	13
EAMM-A-D32-42A-S1	42	45	42	45	49,5	5,5
EAMM-A-D32-55A-S1	55	45	55	45	50,7	11
EAMM-A-D32-57A-S1	56,4	45	56,4	45	52	12,5
EAMM-A-D32-60G-S1	75	45	75	45	67,5	28,5
EAMM-A-D32-60H-S1	75	45	75	45	67,5	28,5
EAMM-A-D32-60P-S1-G2	62	45	62	45	52	20,5
EAMM-A-D40-40G-S1	60	54	60	54	63,5	24,5
EAMM-A-D40-55A-S1	55	54	55	54	50,7	11
EAMM-A-D40-57A-S1	56,4	54	56,4	54	52	12,5
EAMM-A-D40-60G-S1	75	54	75	54	67,5	28,5
EAMM-A-D40-60H-S1	75	54	75	54	67,5	28,5
EAMM-A-D40-60P-S1-G2	62	54	62	54	52	20,5
EAMM-A-D40-70A-S1	70	54	70	54	53	14
EAMM-A-D40-87A-S1	85,8	54	85,8	54	55	16
EAMM-A-D50-60G-S1-G2	82	64	82	64	78,5	31,5
EAMM-A-D50-60H-S1-G2	82	64	82	64	78,5	31,5
EAMM-A-D50-70A-S1	70	74	70	74	69,2	16,5
EAMM-A-D50-80G-S1	104	74	104	74	93,4	30,5
EAMM-A-D50-80P-S1-G2	82	64	82	64	78,5	21,5
EAMM-A-D50-87A-S1	85,8	74	85,8	74	70,7	18
EAMM-A-D50-100A-S1	100	74	100	74	84,2	21,5
EAMM-A-D60-60G-S1	90	74	90	74	83,4	35,5
EAMM-A-D60-60H-S1	90	74	90	74	83,4	35,5
EAMM-A-D60-70A-S1	70	74	70	74	64,2	16,5
EAMM-A-D60-80G-S1-G2	104	75	104	75	78,4	32,5
EAMM-A-D60-80P-S1	81,3	74	81,3	74	75,7	18
EAMM-A-D60-87A-S1	85,8	74	85,8	74	66,5	18
EAMM-A-D60-100A-S1-G2	104	75	104	75	78,4	22,5
EAMM-A-D80-80G-S1	104	100	104	100	103,5	30,5
EAMM-A-D80-100A-S1	100	100	100	100	93,5	20,5
EAMM-A-D80-150A-S1	151	100	151	100	103	30,5
EAMM-A-D100-100A-S1	100	112	100	112	101	20
EAMM-A-D100-120G-S1	143	112	143	112	115	34,5
EAMM-A-D100-150A-S1	151	109	151	109	103	30,5

## Datenblatt
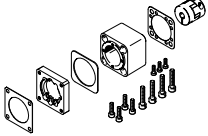    
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1322178 EAMM-A-D32-40A-S1	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561526 EADS-F-D32-40A
2256396 EAMM-A-D32-40G-S1	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2253500 EADS-F-D32-40G
2207372 EAMM-A-D32-40P-S1	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B	2207219 EADS-F-D32-40P
1322179 EAMM-A-D32-42A-S1	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561527 EADS-F-D32-42A
1322180 EAMM-A-D32-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561528 EADS-F-D32-55A
1322181 EAMM-A-D32-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561529 EADS-F-D32-57A
2946759 EAMM-A-D32-60G-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	3187577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C	8022150 EADS-F-D32-60G/H
2946761 EAMM-A-D32-60H-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	8022150 EADS-F-D32-60G/H
8197495 EAMM-A-D32-60P-S1-G2	-	1233256 EAMC-30-32-6-14	-	8197395 EADS-F-D32-60P-G2
2256399 EAMM-A-D40-40G-S1	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253502 EADS-F-D40-40G
1322182 EAMM-A-D40-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561530 EADS-F-D40-55A
1322183 EAMM-A-D40-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561531 EADS-F-D40-57A
2256409 EAMM-A-D40-60G-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253503 EADS-F-D40-60G/H
2256401 EAMM-A-D40-60H-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253503 EADS-F-D40-60G/H
8197497 EAMM-A-D40-60P-S1-G2	-	562682 EAMC-30-32-8-14	-	8197397 EADS-F-D40-60P-G2
1322185 EAMM-A-D40-70A-S1	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561532 EADS-F-D40-70A
1322186 EAMM-A-D40-87A-S1	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561533 EADS-F-D40-87A

## Datenblatt

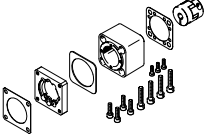    
Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
8197496 EAMM-A-D50-60G-S1-G2	–	8066048 EAMC-42-50-11-12-U	–	8197506 EADS-F-D50-60G/H-G2
8197491 EAMM-A-D50-60H-S1-G2	–	8066048 EAMC-42-50-11-12-U	–	8197506 EADS-F-D50-60G/H-G2
2734287 EAMM-A-D50-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733789 EADS-F-D50-70A
2734291 EAMM-A-D50-80G-S1	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733793 EADS-F-D50-80G
8197494 EAMM-A-D50-80P-S1-G2	–	8101555 EAMC-42-50-12-19-U	–	8197394 EADS-F-D50-80P-G2
2734286 EAMM-A-D50-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733788 EADS-F-D50-87A
2734288 EAMM-A-D50-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733790 EADS-F-D50-100A
2256698 EAMM-A-D60-60G-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256697 EAMM-A-D60-60H-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B	2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256699 EAMM-A-D60-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	8022145 EADS-F-D60-70A
8199481 EAMM-A-D60-80G-S1-G2	–	8086049 EAMC-42-50-12-20-U	–	8199482 EADS-F-D60-80G-G2
2218564 EAMM-A-D60-80P-S1	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	2218523 EADS-F-D60-80P
1322188 EAMM-A-D60-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561536 EADS-F-D60-87A
8197490 EAMM-A-D60-100A-S1-G2	–	8101555 EAMC-42-50-12-19-U	–	8197396 EADS-F-D60-100A-G2
2946764 EAMM-A-D80-80G-S1	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A	8022147 EADS-F-D80-80G
1600673 EAMM-A-D80-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593617 EADS-F-D80-100A
8157274 EAMM-A-D80-150A-S1	–	1485674 EAMC-56-58-19-24	8159894 EAMK-A-D80-150A	8162067 EADS-F-D80-150A
3356931 EAMM-A-D100-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	3356966 EADS-F-D100-100A
2946765 EAMM-A-D100-120G-S1	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	8022148 EADS-F-D100-120G
8157276 EAMM-A-D100-150A-S1	–	1451407 EAMC-67-62-24-24	8159895 EAMK-A-D100-150A	8162068 EADS-F-D100-150A

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


EGC-TB-...

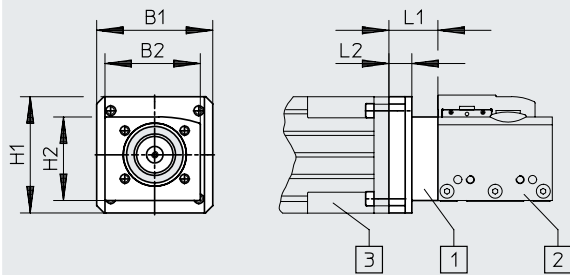

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


ELGA-...-TB

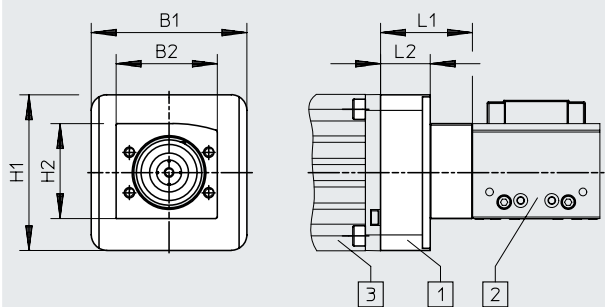

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

ELCC-TB-...

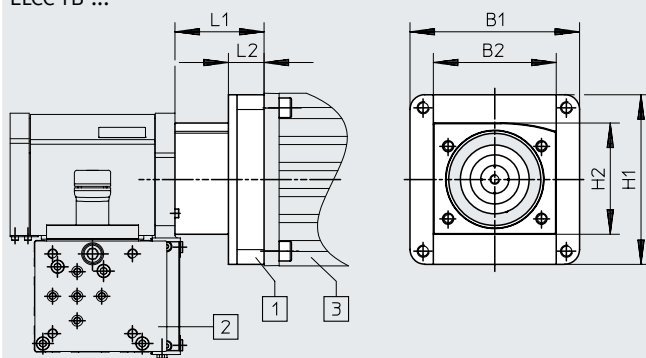

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Auslegerachse
- [3] Motor



## Datenblatt


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L27-40A	40	–	40	–	18,1	–
EAMM-A-L27-40G	50	40	50	50	28,7	–
EAMM-A-L27-40R	40	–	40	–	27,1	–
EAMM-A-L27-40RA	40	–	40	–	20,1	–
EAMM-A-L27-42A	42,5	38	58	38	26,1	22,1
EAMM-A-L27-50GA	55	55	55	39,5	26,6	21,6
EAMM-A-L27-55A	55	40	55	55	23,1	–
EAMM-A-L27-57A	56	39,5	56	56	23,1	–
EAMM-A-L27-57AA	56	56	56	39,5	23,1	18,1
EAMM-A-L27-57AB	56	56	56	39,5	23,1	18,1
EAMM-A-L27-57AC	56	56	56	39,5	23,1	18,1
EAMM-A-L27-58AA	55	55	55	39,5	22,1	17,1
EAMM-A-L27-60G	60	60	60	39,5	37,1	32,1
EAMM-A-L27-60RA	60	60	60	39,5	32,1	27,1
EAMM-A-L27-60RB	60	60	60	39,5	25,1	20,1
EAMM-A-L38-40G-G2	62	55	45	44	32	22
EAMM-A-L38-50GA	55	57,5	55	50,3	30,4	14,7
EAMM-A-L38-55A	55	57,5	55	50,3	26,7	11
EAMM-A-L38-56GA	56	57,5	56	50,3	44,9	29,2
EAMM-A-L38-57A-G2	56	55	56	45,6	26	14
EAMM-A-L38-57AA	56	57,5	56	50,3	26,9	11,2
EAMM-A-L38-58AA	55	57,5	55	50,3	25,9	10,2
EAMM-A-L38-60AA	60	57,5	60	50,3	27,2	11,5
EAMM-A-L38-60G-G2	62	55	62	45,6	41	28
EAMM-A-L38-60H-G2	62	55	62	45,6	41	28
EAMM-A-L38-60P-G2	62	55	62	45,6	36	20
EAMM-A-L38-60PA	61,4	57,5	61,4	50,3	35,9	20,2
EAMM-A-L38-60R-G2	62	55	62	45,6	36	20
EAMM-A-L38-60RA	62	55	62	45,6	36	20
EAMM-A-L38-60RB	61,4	57,5	61,4	50,3	28,9	13,2
EAMM-A-L38-68GA	64	57,5	64	50,3	54,9	39,2
EAMM-A-L38-70A	70	57,5	70	50,3	29,5	13,8
EAMM-A-L38-70AA	70	57,5	70	50,3	35,9	20,2
EAMM-A-L38-70GA-G2	85,8	55	85,8	45,6	42,5	37
EAMM-A-L38-72GA	72	57,5	72	50,3	54,9	24
EAMM-A-L38-84AA	96	57,5	96	50,3	45,9	30,2
EAMM-A-L38-87A-G2	85,8	55	85,8	45,6	33	20
EAMM-A-L38-88A	88	57,5	88	50,3	35,9	20,2
EAMM-A-L48-40G	55	60	55	54	50,3	26,3
EAMM-A-L48-50GA-G2	62	60	62	54	44,5	31,5
EAMM-A-L48-55A	55	60	55	54	37,3	13,3
EAMM-A-L48-56GA	56	65	56	52	56,3	32,3
EAMM-A-L48-60G-G2	62	60	62	54	46	28
EAMM-A-L48-60H-G2	62	60	62	54	46	28
EAMM-A-L48-60P	62	60	62	54	41	20
EAMM-A-L48-60PA	61,4	65	61,4	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-68GA	64	65	64	61	65,3	37,3
EAMM-A-L48-70A	70	65	70	61	40,2	12,2
EAMM-A-L48-70AA	70	65	70	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-70GA-G2	85,8	62	85,8	59	53,3	37
EAMM-A-L48-72GA	72	65	72	61	65,3	37,3
EAMM-A-L48-75GA	75	60	75	54	74,4	50,4

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-TB-...

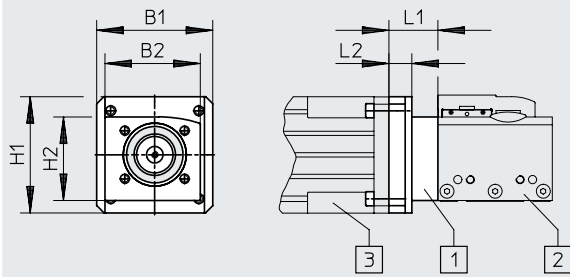


- Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Zahnriemenachse  
 [3] Motor

ELGA-...-TB

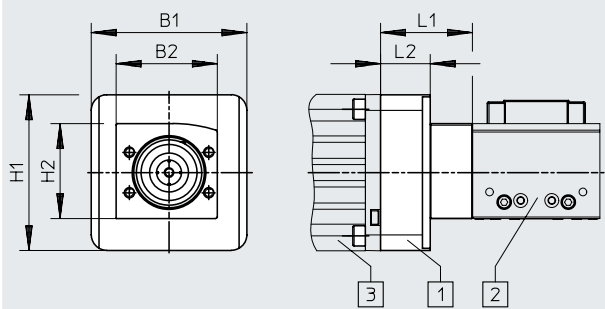

- Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Zahnriemenachse  
 [3] Motor

ELCC-TB-...

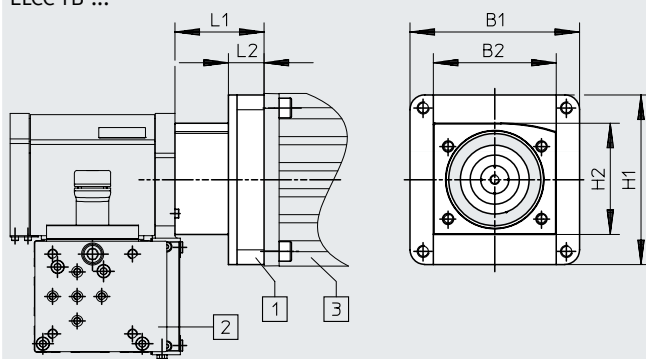

- Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Auslegerachse  
 [3] Motor

## Datenblatt


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L48-80G-G2	82	60	82	54	59	29
EAMM-A-L48-80P-G2	82	65	82	54	54	21
EAMM-A-L48-80PB	82	60	82	54	54	21
EAMM-A-L48-82AA	82	65	82	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-84AA	96	65	96	61	58,4	30,4
EAMM-A-L48-87A-G2	85,8	60	85,8	54	44	20
EAMM-A-L48-88A	88	65	88	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-90GA	92	65	92	61	64,4	36,4
EAMM-A-L48-90R	90	65	90	61	52,3	24,3
EAMM-A-L48-92RA	90	65	90	61	57,3	29,3
EAMM-A-L48-100A-G2	104	60	104	54	59	24
EAMM-A-L48-120GA	90	65	90	61	58,4	30,4
EAMM-A-L62-56GA	80	80	68	68	60,9	–
EAMM-A-L62-60H	68	68	68	68	56,9	–
EAMM-A-L62-68GA	92	92	66	75	69,9	37,9
EAMM-A-L62-72GA	92	92	72	75	69,9	37,9
EAMM-A-L62-70GA	76	76	72	72	56,4	–
EAMM-A-L62-75GA	92	92	75	75	77,9	–
EAMM-A-L62-80G-G2	104	92	104	79	62,5	34
EAMM-A-L62-84AA	96	80	96	70	61,9	25,9
EAMM-A-L62-88A	88	80	88	70	51,9	19,9
EAMM-A-L62-90GA	92	92	92	75	67,9	35,9
EAMM-A-L62-100A-G2	104	92	104	79	62,5	24
EAMM-A-L62-108AA	114	100	114	90,5	75,5	27,5
EAMM-A-L62-115GA	138	92	102	75	109,9	62,9
EAMM-A-L62-120G	120	92	120	75	76,9	54,9
EAMM-A-L62-120GA	92	92	92	75	61,9	29,9
EAMM-A-L62-120GB	120	92	120	75	71,9	15,9
EAMM-A-L62-120GC	132	92	132	75	91,9	22,9
EAMM-A-L62-150A	151	100	151	79	72,5	30
EAMM-A-L95-75GA	138	140	102	120	81,4	32,4
EAMM-A-L95-68GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-72GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-80G-G2	140	140	106,4	120	66	17
EAMM-A-L95-90GA	138	140	102	120	71,4	22,4
EAMM-A-L95-115GA	138	138	102	102	113,4	–
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32
EAMM-A-L95-120GA	138	140	102	120	65,4	16,4
EAMM-A-L95-120GB	138	140	122	120	75,4	26,4
EAMM-A-L95-120GC	138	138	124	102	95,4	21,4
EAMM-A-L95-150A-G2	151	140	151	120	76	27
EAMM-A-L95-160G-G2	190	140	190	120	112	72
EAMM-A-L95-190A-G2	190	140	190	120	86	37
EAMM-A-L95-190B-G2	190	140	190	120	85	36

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


EGC-TB-...

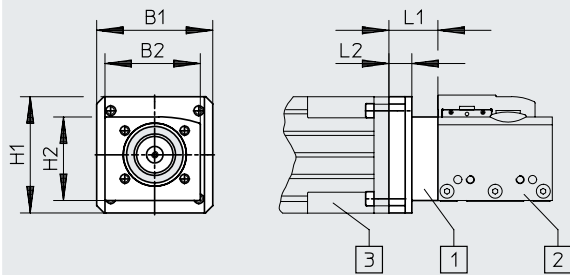

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


ELGA-...-TB

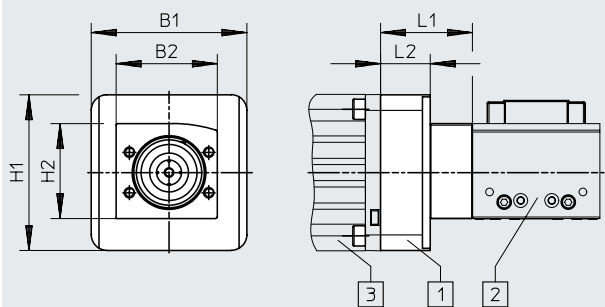

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

ELCC-TB-...

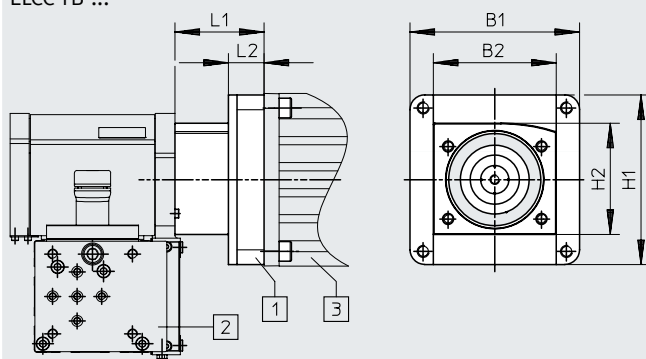






Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Auslegerachse
- [3] Motor






## Datenblatt

   Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-N38-40G	58	56	55	50	40,3	38,3
EAMM-A-N38-50GA	58	56	55	50	38,8	36,8
EAMM-A-N38-56GA	60	56	56	50	53,4	51,4
EAMM-A-N38-60G-G2	62	55	62	48,6	41	28
EAMM-A-N38-60H-G2	62	55	62	48,6	41	28
EAMM-A-N38-60P	62	55	62	48,6	36	20
EAMM-A-N38-60PA	61,4	56	61,4	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-60RA	61,4	56	61,4	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-90R	90	56	90	50	49,4	37,4
EAMM-A-N38-92RA	90	56	90	50	54,4	42,4
EAMM-A-N38-70GA	74	55	74	48,6	50,4	48,4
EAMM-A-N38-68GA	64	56	64	50	62,4	50,4
EAMM-A-N38-70A	70	57,5	70	50,3	37,5	21
EAMM-A-N38-70AA	70	56	70	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-72GA	72	56	72	50	62,4	50,4
EAMM-A-N38-87A	85,5	57,5	85,5	50,3	42	25,5
EAMM-A-N38-88A	88	56	88	50	44,4	32,4
EAMM-A-N48-40G	64	62	62	59	42	28
EAMM-A-N48-50GA	68	65	58	56	43	29
EAMM-A-N48-56GA	68	65	58	56	57,5	53,5
EAMM-A-N48-60G-G2	64	62	62	59	46	28
EAMM-A-N48-60H-G2	64	62	62	59	46	28
EAMM-A-N48-60P	64	62	62	59	41	20
EAMM-A-N48-60PA	66	65	66	56	48,5	34,5
EAMM-A-N48-68GA	68	65	68	56	66,5	35,5
EAMM-A-N48-70AA	70	65	70	56	48,5	34,5
EAMM-A-N48-70GA-G2	85,8	62	85,8	59	53,5	37
EAMM-A-N48-72GA	72	65	72	56	66,5	35,5
EAMM-A-N48-75GA	75	65	75	56	74,5	43,5
EAMM-A-N48-80G-G2	82	62	82	59	59	29
EAMM-A-N48-80P	82	62	82	59	54	21
EAMM-A-N48-80PB	82	62	82	59	54	21
EAMM-A-N48-84AA	96	65	96	56	58,5	44,5
EAMM-A-N48-88A	88	65	88	56	48,5	34,5
EAMM-A-N48-87A	85,8	62	85,8	59	44	20
EAMM-A-N48-90GA	93	62	93	59	64,5	60,5
EAMM-A-N48-90GB	132	65	92	75	54,5	34
EAMM-A-N48-100A-G2	104	62	104	59	59	24
EAMM-A-N48-120GA	90	65	90	56	58,5	44,5
EAMM-A-N80-68GA	96	92	96	82	70	24,5
EAMM-A-N80-72GA	96	92	96	82	70	26,5
EAMM-A-N80-70GA	96	92	96	82	58	44
EAMM-A-N80-75GA	96	92	96	82	78,5	64,5
EAMM-A-N80-80G-G2	104	92	104	82	62,5	58,5
EAMM-A-N80-84AA	96	92	96	82	62,5	48,5
EAMM-A-N80-90GA	116	92	96	82	68,5	54,5
EAMM-A-N80-90GB	124	92	96	82	60,5	52,5
EAMM-A-N80-100A	100	92	100	82	62,5	48,5
EAMM-A-N80-115GA	116	92	102	82	110,5	65
EAMM-A-N80-120G	124	100	124	90,5	77,5	34
EAMM-A-N80-120GA	140	92	102	82	62,5	60,5
EAMM-A-N80-120GB	140	92	122	82	82,5	37
EAMM-A-N80-120GC	140	92	124	82	92,5	47
EAMM-A-N80-150A	151	100	151	90	72,5	30

Datenblatt

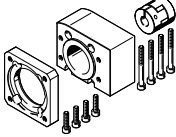Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
557974 EAMM-A-L27-40G	558015 EAMF-A-L27-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	-	-
557975 EAMM-A-L27-55A	558016 EAMF-A-L27-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	-	-
560678 EAMM-A-L27-57A	560690 EAMF-A-L27-57A	561292 EAMD-16-15-6,35-8X10	-	-
3683331 EAMM-A-L38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	3717923 EAMD-25-22-9-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
8197461 EAMM-A-L38-57A-G2	-	561293 EAMD-25-22-6,35-10X12	-	-
8197460 EAMM-A-L38-60G-G2	-	558000 EAMD-25-22-11-10X12	-	-
8197452 EAMM-A-L38-60H-G2	-	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	-	-
8197454 EAMM-A-L38-60P-G2	-	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	-	-
557979 EAMM-A-L38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
8197447 EAMM-A-L38-87A-G2	-	558000 EAMD-25-22-11-10X12	-	-
8197457 EAMM-A-L48-60G-G2	-	8203729 EAMD-42-40-11-16X25-U	-	-
8197458 EAMM-A-L48-60H-G2	-	3420022 EAMD-42-40-14-16X25-U	-	-
557982 EAMM-A-L48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40
8197459 EAMM-A-L48-87A-G2	-	558001 EAMD-32-32-11-16X20	-	-
8197456 EAMM-A-L62-80G-G2	-	8165049 EAMD-56-46-20-23X27-U	-	-
8157270 EAMM-A-L62-150A	-	558005 EAMD-56-46-24-23X27	8159893 EAMK-A-L62-150A	-
3660191 EAMM-A-L95-80G-G2	-	3717812 EAMD-67-51-20-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	-
3659941 EAMM-A-L95-120G-G2	3659724 EAMF-A-95A-120G-G2	558006 EAMD-67-51-25-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567496 EAHM-L2-M8-70
8157280 EAMM-A-L95-150A-G2	8157268 EAMF-A-95A-150A	558008 EAMD-67-51-24-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	1201751 EAHM-L5-M8-75
3659562 EAMM-A-L95-190A-G2	-	1379269 EAMD-67-51-32-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
8157282 EAMM-A-L95-190B-G2	8157269 EAMF-A-95A-190B	8196716 EAMD-67-65-32-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80

## Datenblatt

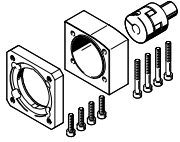   
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
8197462 EAMM-A-N38-60G-G2	–	8086050 EAMD-32-32-11-16X20-U	–	–
8197463 EAMM-A-N38-60H-G2	–	8086051 EAMD-32-32-14-16X20-U	–	–
1202331 EAMM-A-N38-70A	1202337 EAMF-A-38D-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
3324111 EAMM-A-N38-87A	3319868 EAMF-A-38D-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
8197469 EAMM-A-N48-60G-G2	–	203729 EAMD-42-40-11-16X25-U	–	–
8197465 EAMM-A-N48-60H-G2	–	3420022 EAMD-42-40-14-16X25-U	–	–
8197470 EAMM-A-N48-80G-G2	–	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	–	–
8063592 EAMM-A-N48-80P	–	8121127 EAMD-42-48-19-16X25	–	–
8197464 EAMM-A-N48-100A-G2	–	558002 EAMD-42-40-19-16X25	–	–
8197471 EAMM-A-N80-80G-G2	–	8165049 EAMD-56-46-20-23X27-U	–	–
1201695 EAMM-A-N80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1188801 EAMD-56-46-25-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
8157277 EAMM-A-N80-150A	–	558005 EAMD-56-46-24-23X27	8159896 EAMK-A-N80-150A	–

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


EGC-BS-...

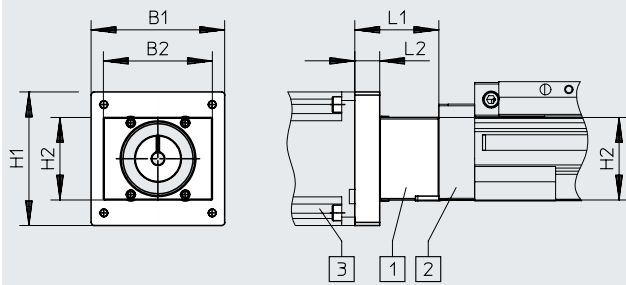

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor


ELGA-BS-...-

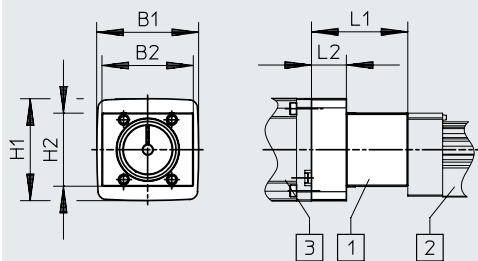

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor

EGC-HD-BS-...

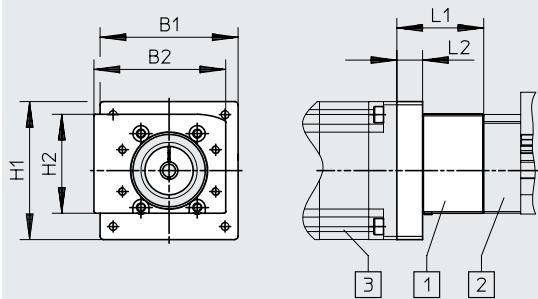

Prinzipbild:






- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor








## Datenblatt

   Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-50GA	62	55	62	44	60,3	23,3
EAMM-A-S38-55A-G3	55	44	55	44	47	16
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	44	48	11
EAMM-A-S38-58AA	58	55	58	44	47,6	10,6
EAMM-A-S38-60AA	60	55	60	44	48,5	11,5
EAMM-A-S38-60R-G2	62	44	62	44	49	20
EAMM-A-S38-60RA-G2	62	44	62	44	49	20
EAMM-A-S38-60P-G3	62	44	62	44	49	20
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-50GA	70	70	54	53	52	14
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-58AA	70	70	58	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-60AA	60	70	60	53	48,5	10,5
EAMM-A-S48-60G-G3	62	53	62	53	55,5	28
EAMM-A-S48-60H-G3	62	53	62	53	55,5	28
EAMM-A-S48-60P-G3	62	53	62	53	50,5	20
EAMM-A-S48-60R-G2	62	53	62	53	50,5	20
EAMM-A-S48-60RA-G2	62	53	62	53	50,5	20
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-70AA	70	70	70	53	57,3	19,3
EAMM-A-S48-80P	82	53	82	53	72	21
EAMM-A-S48-80PB	82	53	82	53	72	21
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-70GA	82	80	82	70	79,5	13
EAMM-A-S62-80G-G3	104	80	104	70	90	34
EAMM-A-S62-80P-G2	82	80	82	70	77	10,5
EAMM-A-S62-80PB	82	80	82	70	77	10,5
EAMM-A-S62-82AA	82	80	82	70	79	12,5
EAMM-A-S62-84AA	84	80	84	70	81	14,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,8	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G3	104	80	104	70	80	24
EAMM-A-S62-150A-G2	151	80	151	70	91	24,5
EAMM-A-S95-80G	140	140	106,4	110	85,5	17
EAMM-A-S95-84AA	140	140	110	110	85,5	17
EAMM-A-S95-90GA	140	140	110	110	94	21,9
EAMM-A-S95-100A-G2	140	140	100	110	85,5	17
EAMM-A-S95-120G	151	140	151	110	109,5	44
EAMM-A-S95-150A-G2	151	140	151	110	95,5	30

## Datenblatt
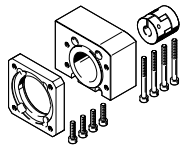
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>				
Axialbausatz 	besteht aus:			
	Motorflansch 	Kupplung 	Kupplungsgehäuse 	Schraubenbausatz 
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
8197483 EAMM-A-S38-55A-G3	–	551003 EAMC-30-32-6-9	–	–
3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
8197479 EAMM-A-S38-60P-G3	–	1233256 EAMC-30-32-6-14	–	–
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
8197477 EAMM-A-S48-60G-G3	–	551004 EAMC-30-32-8-11	–	–
8197482 EAMM-A-S48-60H-G3	–	562682 EAMC-30-32-8-14	–	–
8197481 EAMM-A-S48-60P-G3	–	562682 EAMC-30-32-8-14	–	–

## Datenblatt

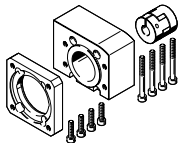   
Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
8197473 EAMM-A-S62-80G-G3	–	8086049 EAMC-42-50-12-20-U	–	–
3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
8197486 EAMM-A-S62-100A-G3	–	551005 EAMC-42-50-12-19	–	–
8157272 EAMM-A-S62-150A-G2	8156626 EAMF-A-62A-150A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637955 EAMM-A-S95-100A-G2	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	–
8157279 EAMM-A-S95-150A-G2	–	558316 EAMC-56-58-24-25	8160697 EAMK-A-S95-150A	–

## Datenblatt

**Abmessungen (beispielhafte Darstellung)**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-HD-TB-...

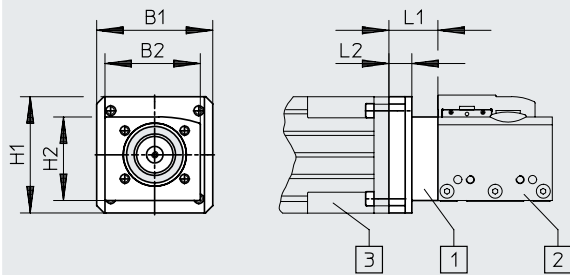

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-M43-40G	58	56	55	50	23,8	21,8
EAMM-A-M43-50GA	58	56	55	50	22,3	20,3
EAMM-A-M43-55A	58	56	55	50	17,8	15,8
EAMM-A-M43-56GA	60	56	56	50	36,9	34,9
EAMM-A-M43-60G	60	–	60	–	33	–
EAMM-A-M43-60H	60	–	60	–	33	–
EAMM-A-M43-68GA	64	55	64	49,4	45,9	33,9
EAMM-A-M43-70GA	74	55	74	49,4	33,9	31,9
EAMM-A-M43-72GA	72	56	72	50	45,9	33,9
EAMM-A-M43-70A	70	56	70	50	20,9	18,9
EAMM-A-M43-70AA	70	56	70	50	27,9	15,9
EAMM-A-M43-90R	90	56	90	50	32,9	20,9
EAMM-A-M43-92RA	90	56	90	50	37,9	25,9
EAMM-A-M48-40G	68	–	60	–	17,5	–
EAMM-A-M48-50GA	68	–	58	–	16	–
EAMM-A-M48-56GA	68	65	58	56	30,5	26,5
EAMM-A-M48-60H	66	–	60	–	26	–
EAMM-A-M48-60G	65	65	60	56	26,5	22,5
EAMM-A-M48-68GA	68	65	68	56	39,5	35,5
EAMM-A-M48-70GA	74	65	74	54	27,5	23,5
EAMM-A-M48-72GA	72	65	72	56	39,5	35,5
EAMM-A-M48-75GA	75	65	75	56	47,5	43,5
EAMM-A-M48-88A	88	65	88	56	21,5	17,5
EAMM-A-M48-84AA	96	65	96	56	31,5	27,5
EAMM-A-M48-80G	100	–	100	–	32	–
EAMM-A-M48-90GA	93	65	93	56	37,5	33,5
EAMM-A-M48-90GB	132	64	94	52	31,5	31
EAMM-A-M48-120GA	90	65	90	56	31,5	27,5

# Datenblatt

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

EGC-HD-TB-...

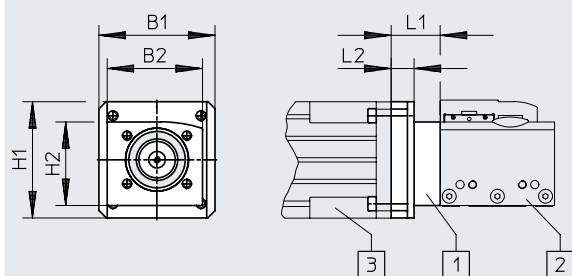

Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Zahnriemenachse  
 [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-M80-68GA	96	92	96	82	26,5	24,5
EAMM-A-M80-75GA	96	92	96	82	35	33
EAMM-A-M80-84AA	96	92	96	82	27	25
EAMM-A-M80-80G	96	92	96	82	19	15
EAMM-A-M80-90GA	116	92	96	82	33	31
EAMM-A-M80-115GA	116	92	102	82	67	65
EAMM-A-M80-120G	124	-	124	-	34	-
EAMM-A-M80-120GA	140	92	102	82	35	33
EAMM-A-M80-120GB	140	92	122	82	39	37
EAMM-A-M80-120GC	140	92	124	82	49	47

## Bestellangaben – Einzelteile


Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Zentrierring
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1190076 EAMM-A-M43-60G	1597579 EAMF-A-43D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	575962 EAML-43-4-43
1456612 EAMM-A-M43-60H	1597579 EAMF-A-43D-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	575962 EAML-43-4-43
1456614 EAMM-A-M48-60H	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	3420022 EAMD-42-40-14-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190421 EAMM-A-M48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190774 EAMM-A-M80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1781045 EAMD-56-46-25-23X27-U	1209006 EAML-80-6-80

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


ELGC-TB-...

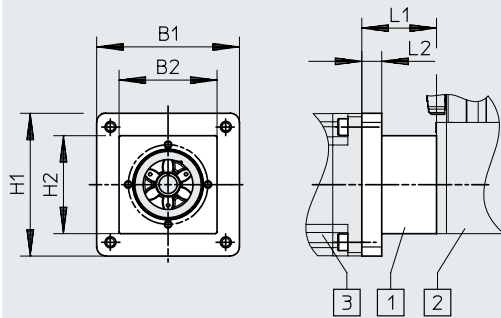

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


ELGC-BS-...

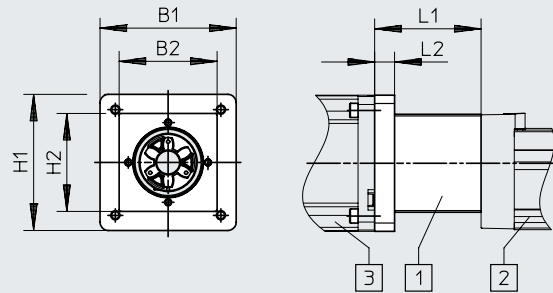

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor


EGSC-BS-...

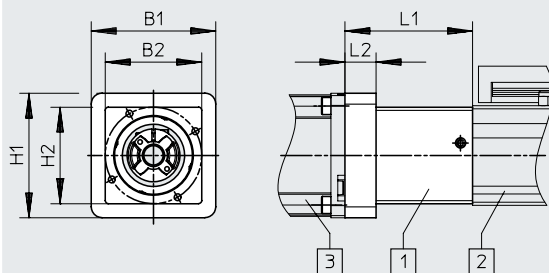

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Mini-Schlitten
- [3] Motor


EPCC

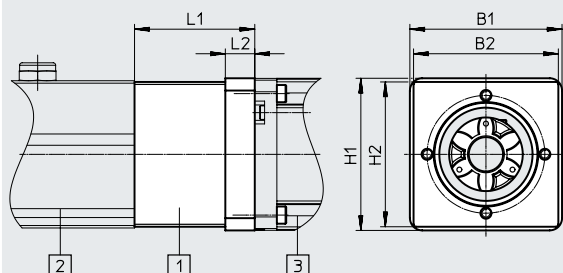

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor

ELGT-BS-...

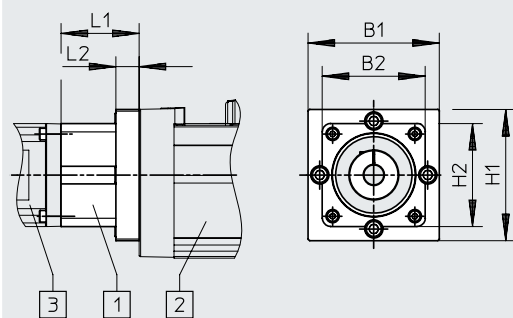

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor

## Datenblatt


Abmessungen und Bestellangaben						
Typ	B1	B2	H1	H2	L1 ±0,1	L2
EAMM-A-V20-28A	28	24,5	28	24,5	36,4	4
EAMM-A-V20-28AA	28	24,5	28	24,5	31,4	5,5
EAMM-A-V25-35A	35,2	31	35,2	31	40	7
EAMM-A-V25-38AA	38	31	38	31	46	12
EAMM-A-V25-40P	40	31	40	31	41	10
EAMM-A-V25-40R	40	31	40	31	46	14
EAMM-A-V25-40RA	40	31	40	31	39	14
EAMM-A-V25-42A	42	31	42	31	40	6
EAMM-A-V25-42AB	42	31	42	31	36	6
EAMM-A-V32-38AA	38	44	38	44	46	35
EAMM-A-V32-40P	40	44	40	44	41	30
EAMM-A-V32-40R	40	44	40	44	46	35
EAMM-A-V32-40RA	40	44	40	44	39	28
EAMM-A-V32-42A	42	44	42	44	40	32
EAMM-A-V32-42AB	42	44	42	44	36	28
EAMM-A-V32-57A	56,4	44	56,4	44	41,5	11
EAMM-A-V32-58AA	58	44	58	44	41	17
EAMM-A-V32-60AA	60	44	60	44	42	17
EAMM-A-V32-60P	62	44	62	44	55,1	11
EAMM-A-V32-60PA	62	44	62	44	55	17
EAMM-A-V32-60RA	62	44	62	44	55	17
EAMM-A-T42-55A	59	59	59	59	43	-
EAMM-A-T42-57A	59	59	59	59	43	-
EAMM-A-T42-58AA	59	59	59	59	43	-
EAMM-A-T42-60AA	59	59	59	59	43	-
EAMM-A-T42-60AB	59	59	59	59	43	-
EAMM-A-T42-60P	62	59	62	59	49	12
EAMM-A-T42-60R	62	59	62	59	49	12
EAMM-A-T42-60RA	62	59	62	59	49	12
EAMM-A-T42-80P	82	59	82	59	64,1	12
EAMM-A-T42-87A	86	59	86	59	45	12
EAMM-A-T46-57A	79	56,4	79	56,4	42	14
EAMM-A-T46-60P	62	79	62	79	47	33
EAMM-A-T46-60R	62	79	62	79	47	33
EAMM-A-T46-60RA	62	79	62	79	47	33
EAMM-A-T46-70A	79	79	79	79	42	-
EAMM-A-T46-70AA	79	79	79	79	47	-
EAMM-A-T46-80P	79	79	79	79	63,1	-
EAMM-A-T46-80PA	79	79	79	79	68,5	-
EAMM-A-T46-80PB	79	79	79	79	68,5	-
EAMM-A-T46-85AA	85	79	85	79	55	14
EAMM-A-T46-87A	86	79	86	79	44	12
EAMM-A-T46-100A	100	79	100	79	68,1	22

# Datenblatt

**Abmessungen (beispielhafte Darstellung)**

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


 
 
EGSK...

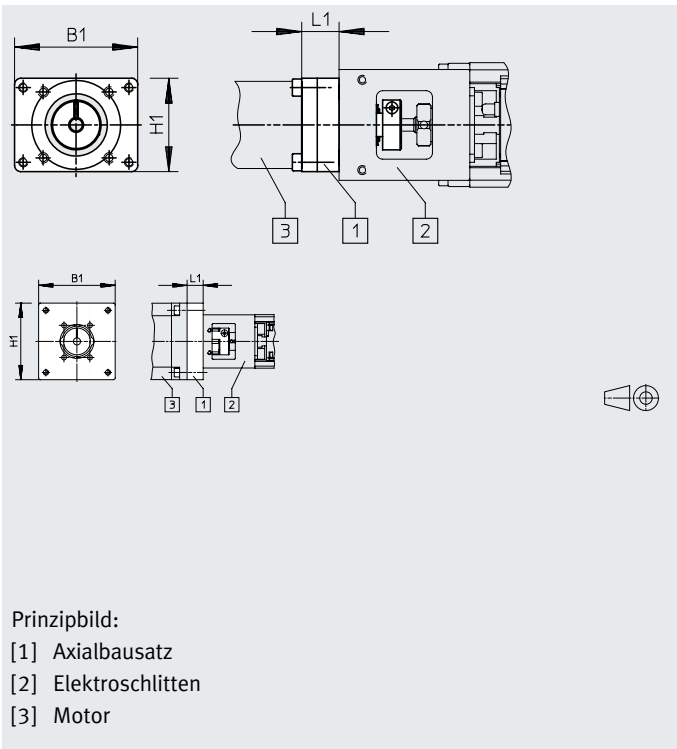




Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-P3-28D-28A	30	30	15
EAMM-A-P3-28D-40P	39,7	39,7	14,5
EAMM-A-P4-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P4-28B-38AA	38	38	17,5
EAMM-A-P4-28B-40A	40	40	8,3
EAMM-A-P4-28B-40P	39,7	39,7	12,5
EAMM-A-P4-28B-40R	40	40	17,5
EAMM-A-P4-28B-40RA	40	40	10,5
EAMM-A-P4-28B-42A	42	42	16,5
EAMM-A-P5-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P5-28B-38AA	38	38	17,5
EAMM-A-P5-28B-40A	40	40	8,3
EAMM-A-P5-28B-40P	39,7	39,7	12,5
EAMM-A-P5-28B-40R	40	40	17,5
EAMM-A-P5-28B-40RA	40	40	10,5
EAMM-A-P5-28B-42A	42	42	16,5
EAMM-A-P6-38A-40A	50	50	9
EAMM-A-P6-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P6-38A-40P	50	50	10,7
EAMM-A-P6-38A-42A	55	55	15
EAMM-A-P6-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P6-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P6-38A-58AA	58	58	10,6
EAMM-A-P6-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P6-38A-60R	61,4	61,4	21
EAMM-A-P6-38A-60RA	61,4	61,4	21
EAMM-A-P8-38A-40A	50	50	9
EAMM-A-P8-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P8-38A-40P	50	50	10,7
EAMM-A-P8-38A-42A	55	55	15
EAMM-A-P8-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P8-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P8-38A-58AA	58	58	10,6
EAMM-A-P8-38A-60AA	60	60	11,5
EAMM-A-P8-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P8-38A-60R	62	62	11,8
EAMM-A-P8-38A-60RA	62	62	11,8
EAMM-A-P8-38A-70A	70	70	13,8
EAMM-A-P8-38A-70AA	70	70	13,75
EAMM-A-P8-38A-87A	85,8	85,8	18
EAMM-A-P10-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P10-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P10-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P10-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P10-38A-70A	70	70	13,8
EAMM-A-P10-38A-87A	85,8	85,8	18



## Datenblatt

  Bestellangaben – Einzelteile		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1703478 EAMM-A-P3-28D-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562672 EAMC-16-20-3-5
1982886 EAMM-A-P3-28D-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	2310368 EAMC-16-20-3-8
1731466 EAMM-A-P4-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562674 EAMC-16-20-4-5
1983071 EAMM-A-P4-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562675 EAMC-16-20-4-8
562637 EAMM-A-P4-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	562673 EAMC-16-20-4-6
562636 EAMM-A-P4-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562674 EAMC-16-20-4-5
1731474 EAMM-A-P5-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562676 EAMC-16-20-5-5
562641 EAMM-A-P5-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543419 EAMC-16-20-5-6
1983122 EAMM-A-P5-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562677 EAMC-16-20-5-8
562640 EAMM-A-P5-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562676 EAMC-16-20-5-5
562646 EAMM-A-P6-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	558312 EAMC-30-32-6-6
2297645 EAMM-A-P6-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10
1983450 EAMM-A-P6-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	533708 EAMC-30-32-6-8
562644 EAMM-A-P6-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	561333 EAMC-30-32-5-6
562647 EAMM-A-P6-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9
562645 EAMM-A-P6-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35
2264375 EAMM-A-P6-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14

Datenblatt

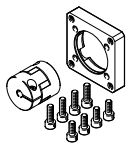
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
562652 EAMM-A-P8-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	533708 EAMC-30-32-6-8
2297646 EAMM-A-P8-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	558029 EAMC-30-32-8-10
1986292 EAMM-A-P8-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	543422 EAMC-30-32-8-8
562650 EAMM-A-P8-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	562678 EAMC-30-32-5-8
562653 EAMM-A-P8-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	543423 EAMC-30-32-8-9
562651 EAMM-A-P8-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8
1987308 EAMM-A-P8-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14
564996 EAMM-A-P8-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11
564998 EAMM-A-P8-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11
2297648 EAMM-A-P10-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	2310372 EAMC-30-32-10-10
562659 EAMM-A-P10-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	562680 EAMC-30-32-9-10
562658 EAMM-A-P10-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	562679 EAMC-30-32-6.35-10
2036017 EAMM-A-P10-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562683 EAMC-30-32-10-14
564997 EAMM-A-P10-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	565008 EAMC-30-32-10-11
564999 EAMM-A-P10-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	565008 EAMC-30-32-10-11

## Datenblatt

## Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

ELGG-..., ELGR-...




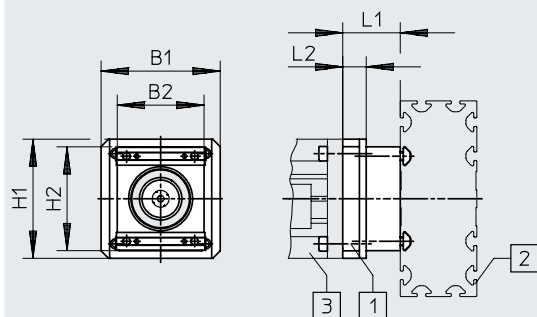


Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-R27-40G	60	44,5	60	48,3	32	17
EAMM-A-R27-55A	55	44,5	55	48,3	26	11
EAMM-A-R27-57A	56	44,5	56	48,3	26	11
EAMM-A-R38-40G	60	51	60	61	37	17
EAMM-A-R38-57A	56	–	–	–	31	–
EAMM-A-R38-60G	60	51	60	61	46	26
EAMM-A-R38-60H	60	51	60	61	46	26
EAMM-A-R38-60P	61,4	51	61,4	61	41	21
EAMM-A-R38-70A	70	51	70	61	33,8	13,8
EAMM-A-R38-87A	85,8	51	85,8	61	38	18
EAMM-A-R48-60G	60	55	60	81	52,5	24,5
EAMM-A-R48-60H	60	55	60	51	52,5	24,5
EAMM-A-R48-70A	70	–	–	–	40,2	–
EAMM-A-R48-80P	81,3	55	81,3	81	54	26
EAMM-A-R48-87A	85,8	55	85,8	81	44	16
EAMM-A-R48-100A	100,5	55	100,5	81	59	31

## Datenblatt

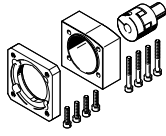   
<b>Bestellangaben – Einzelteile</b>			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1456622 EAMM-A-R27-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1133400 EAMM-A-R27-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1133403 EAMM-A-R27-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561292 EAMD-16-15-6.35-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1456623 EAMM-A-R38-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	1453860 EAMD-25-22-10-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1578138 EAMM-A-R38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6.35-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2310075 EAMM-A-R38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1456630 EAMM-A-R38-60H	558017 EAMF-A-38A-60G/H	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2224996 EAMM-A-R38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133401 EAMM-A-R38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133404 EAMM-A-R38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2374780 EAMM-A-R48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1456633 EAMM-A-R48-60H	558019 EAMF-A-48A-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1578139 EAMM-A-R48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
2225090 EAMM-A-R48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A
1133405 EAMM-A-R48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1133402 EAMM-A-R48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A

## Datenblatt

### Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


EXCM-...,

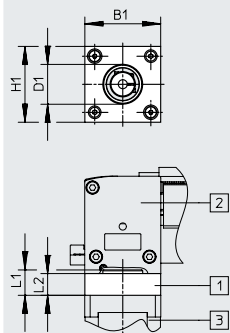

Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Flächenportal  
 [3] Motor

Typ	Typ	B1 ±0,1	D1 h8	H1 ±0,1	L1	L2 ±0,1
EAMM-A-X22-42A	EXCM-30	41,9	22	41,9	14	12


EXCM-..., EXCH-...

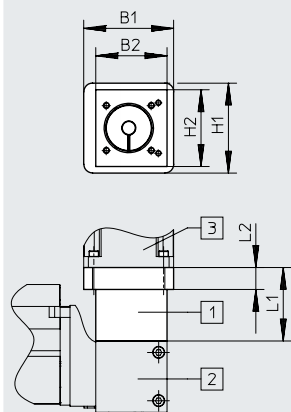

Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Flächenportal  
 [3] Motor

Typ	Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-X48-57A	EXCM-40	70	70	70	70	53,6	-
EAMM-A-X48-87A	EXCM-40	86	69,5	86	69,5	60	20
EAMM-A-X48-80P	EXCH-40	82	70	82	65	67	20
EAMM-A-X62-100A	EXCH-60	104	100	104	90,5	62	22
EAMM-A-X62-150A	EXCH-60	151	100	151	90,5	71,5	29

EXCT-...,

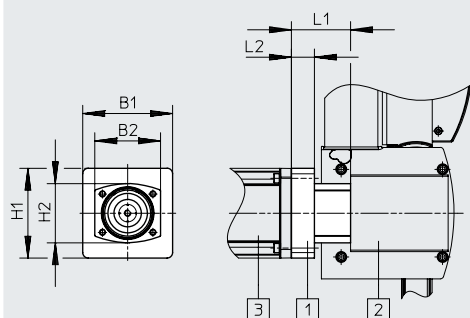

Prinzipbild:  
 [1] Axialbausatz  
 [2] Linienportal  
 [3] Motor


Typ	Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-Y62-100A	EXCT-30	104	92	104	79	62,5	24

## Zubehör

### Dichtung-SET

LABS-haltige Stoffe enthalten

RoHS konform

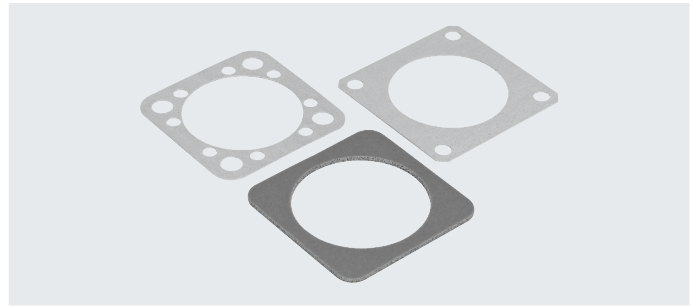

Bestellangaben						
Typ	für Axialbausatz	für Elektrozyylinder	Umgebungs- temperatur [°C]	KBK <sup>1)</sup>	Teile-Nr.	Typ
EADS-F-D32-40A	EAMM-A-D32-40A	ESBF, EGSL, ERMB, ERMH	-25 ... +60	4	1561526	EADS-F-D32-40A
EADS-F-D32-40G	EAMM-A-D32-40G				2253500	EADS-F-D32-40G
EADS-F-D32-40P	EAMM-A-D32-40P				2207219	EADS-F-D32-40P
EADS-F-D32-60G/H	EAMM-A-D32-60G EAMM-A-D32-60H				8022150	EADS-F-D32-60G/H
EADS-F-D32-60P-G2	EAMM-A-D32-60P-G2				8197395	EADS-F-D32-60P-G2
EADS-F-D32-42A	EAMM-A-D32-42A				1561527	EADS-F-D32-42A
EADS-F-D32-55A	EAMM-A-D32-55A				1561528	EADS-F-D32-55A
EADS-F-D32-57A	EAMM-A-D32-57A				1561529	EADS-F-D32-57A
EADS-F-D40-55A	EAMM-A-D40-55A				1561530	EADS-F-D40-55A
EADS-F-D40-57A	EAMM-A-D40-57A				1561531	EADS-F-D40-57A
EADS-F-D40-60G/H	EAMM-A-D40-60G EAMM-A-D40-60H				2253503	EADS-F-D40-60G/H
EADS-F-D40-60P-G2	EAMM-A-D40-60P-G2				8197397	EADS-F-D40-60P-G2
EADS-F-D40-70A	EAMM-A-D40-70A				1561532	EADS-F-D40-70A
EADS-F-D40-87A	EAMM-A-D40-87A				1561533	EADS-F-D40-87A
EADS-F-D50-60G/H-G2	EAMM-A-D50-60G-G2 EAMM-A-D50-60H-G2				8197506	EADS-F-D50-60G/H-G2
EADS-F-D50-70A	EAMM-A-D50-70A				2733789	EADS-F-D50-70A
EADS-F-D50-80G	EAMM-A-D50-80G				2733793	EADS-F-D50-80G
EADS-F-D50-80P-G2	EAMM-A-D50-80P-G2				8197394	EADS-F-D50-80P-G2
EADS-F-D50-87A	EAMM-A-D50-87A				2733788	EADS-F-D50-87A
EADS-F-D50-100A	EAMM-A-D50-100A				2733790	EADS-F-D50-100A
EADS-F-D60-70A	EAMM-A-D60-70A				8022145	EADS-F-D60-70A
EADS-F-D60-80G-G2	EAMM-A-D60-80G-G2				8199482	EADS-F-D60-80G-G2
EADS-F-D60-60G/H	EAMM-A-D60-60H				2253505	EADS-F-D60-60G/H
EADS-F-D60-80P	EAMM-A-D60-80P				2218523	EADS-F-D60-80P
EADS-F-D60-87A	EAMM-A-D60-87A				1561536	EADS-F-D60-87A
EADS-F-D60-100A-G2	EAMM-A-D60-100A-G2				8197396	EADS-F-D60-100A-G2
EADS-F-D80-80G	EAMM-A-D80-80G				8022147	EADS-F-D80-80G
EADS-F-D80-100A	EAMM-A-D80-100A	1593617	EADS-F-D80-100A			
EADS-F-D80-150A	EAMM-A-D80-150A	8162067	EADS-F-D80-150A			
EADS-F-D100-100A	EAMM-A-D100-100A	3356966	EADS-F-D100-100A			
EADS-F-D100-120G	EAMM-A-D100-120G	8022148	EADS-F-D100-120G			
EADS-F-D100-150A	EAMM-A-D100-150A	8162068	EADS-F-D100-150A			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070

Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.