


## Stecker FBS-RJ45

**FESTO**

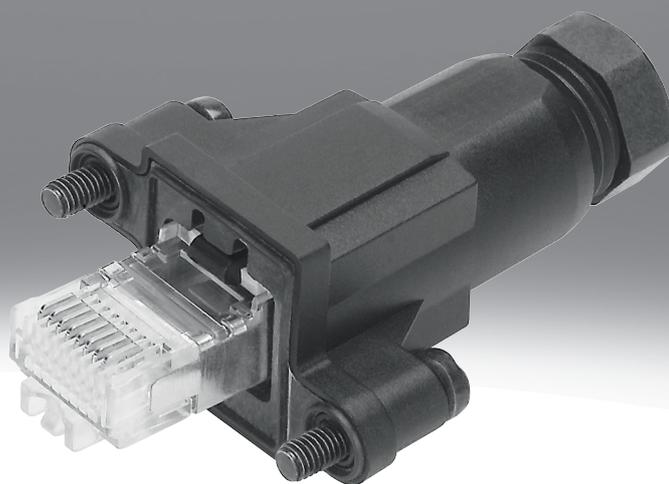

## Datenblatt

**Allgemeine Technische Daten**

Länge	20 mm
Breite	33 mm
Höhe	41 mm
Produktgewicht	15 g

**Technische Daten – Elektrischer Anschluss 2**

Spezifikation Ethernetkabel	Typ: CAT.5 Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 feindrähtig
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 5,4 mm

**Technische Daten – Elektrisch**

Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	PELV
---	------

**Werkstoffe**


Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

**Betriebs- und Umweltbedingungen**

Umgebungstemperatur	-5 ... 60°C
Lagertemperatur	-20 ... 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90%, nicht kondensierend
Schutzart	IP65; IP67; nach IEC 60529

## Abmessungen

## Abmessungen – FBS-RJ45-8-GS

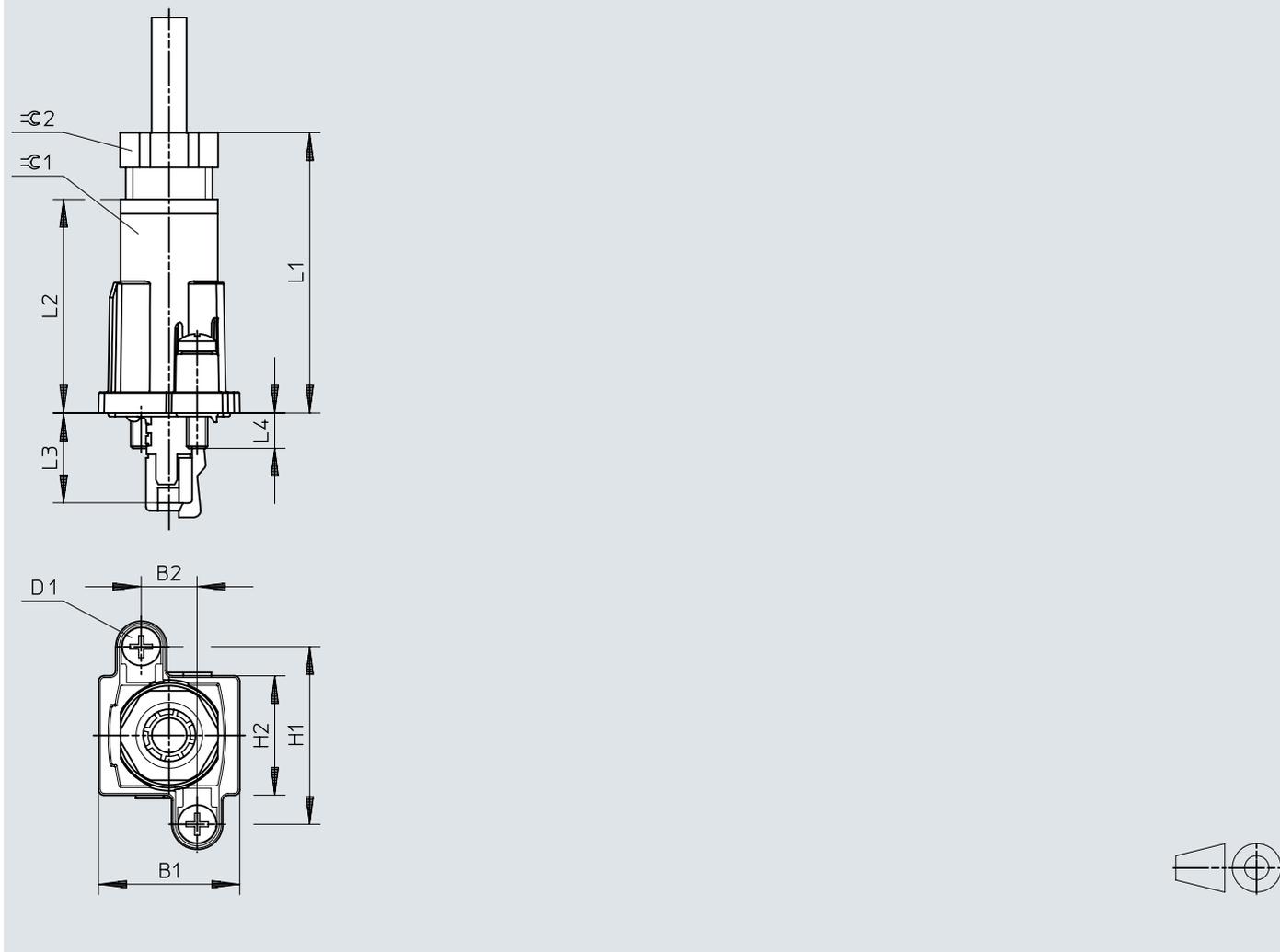Download CAD-Daten [www.festo.com](http://www.festo.com)

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3	L4	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$
FBS-RJ45-8-GS	20,2	8	M3x14	25,6	17,2	40,4	30,8	13,02	5,1	14	13

## Bestellangaben

<b>Bestellangaben</b>		
Spezifikation Ethernetkabel	Teile-Nr.	Typ
Typ: CAT.5, Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm, AWG 24-26 feindrähtig	<b>534494</b>	<b>FBS-RJ45-8-GS</b>