


Schutzschlauch

FESTO

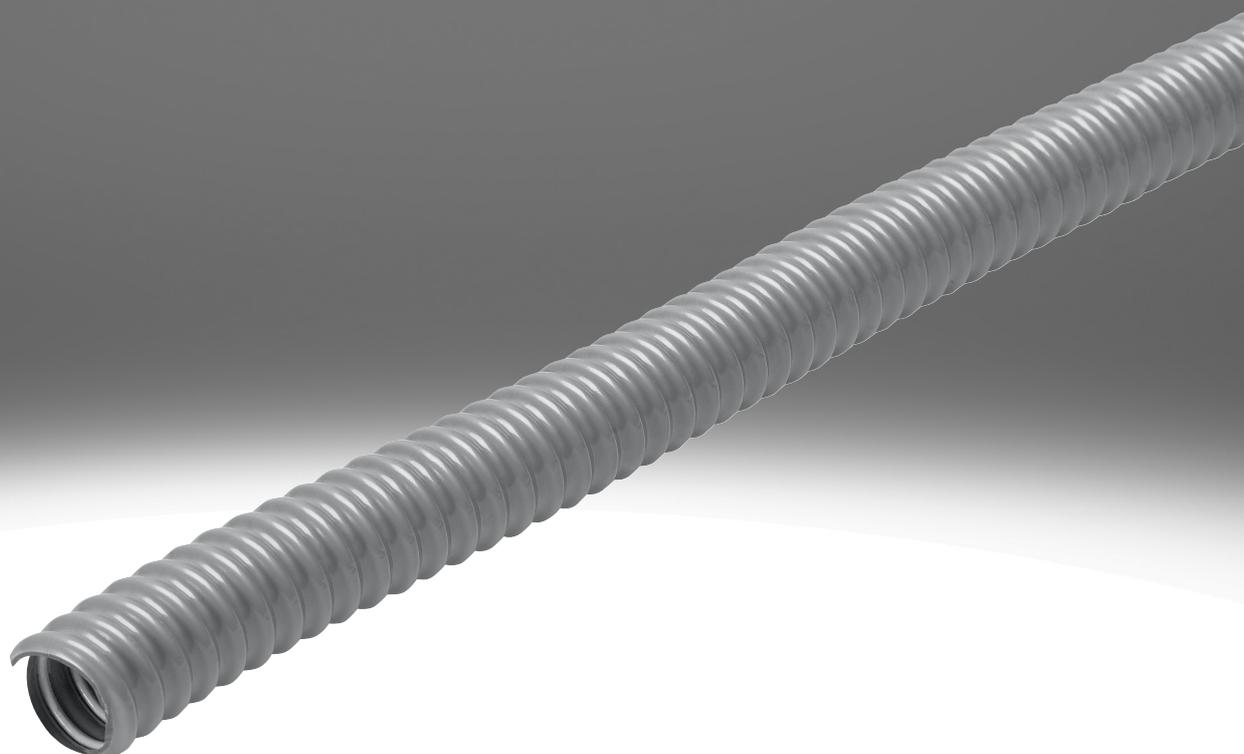

Merkmale

Auf einen Blick

Unsere Schutzschlauchsysteme für Pneumatikschläuche bestehen aus Schutzschläuchen und Schlauchverschraubungen. Bei Schutzschläuchen handelt es sich um flexible Röhren aus Metall oder Kunststoff zum Schutz von pneumatischen Schläuchen und elektrischen Leitungen an Maschinen und Einrichtungen. Für die optimale Verwendung der Schutzschläuche empfiehlt es sich auch, die passende Verschraubung für Schutzschläuche zu verwenden.

Baureihe

[MKV] Schutzschlauch PVC

- Flexibel
- Dehn- und stauchbar
- Wasserdicht
- Weitgehend öl- und säurebeständig
- Passend für Schutzschlauch-Verschraubung MKVV
- Polyvinylchlorid, Federstahl

[MKG] Schutzschlauch zweiteilig

- Innen- und Außenschlauch können von einander getrennt werden
- Polypropylen

[MKR] Schutzschlauch PA

- Flexibel
- Zum Schutz von elektrischen Leitungen und Pneumatikschläuchen
- Passend für Schutzschlauch-Verschraubung MKRV/MKRL
- Polyamid

[MK] Metall-Schutzschlauch

- Hochflexibel
- Zugfest
- Querdruckbelastbar
- Bis 220 °C einsetzbar
- Stahl verzinkt

Typenschlüssel

001	Baureihe	
MK	Metall-Schutzschlauch	
MKG	Schutzschlauch zweiteilig	
MKR	Schutzschlauch PA	
MKV	Schutzschlauch PVC	

002	Schlauchinnendurchmesser	
4	4 mm	
6	6 mm	
10	10 mm	
12	12 mm	
16,5	16,5 mm	
23	23 mm	
29	29 mm	
36	36 mm	

003	Anschlussgröße	
9	9	
11	11	
13,5	13,5	
16	16	
21	21	
29	29	
36	36	
48	48	

004	Generation	
B	2. Generation	

Datenblatt

Technische Daten – Schutzschlauch				
Typ-Kurzzeichen	MK	MKG	MKR	MKV
Einbaulage	–	beliebig		
Umgebungstemperatur	–	-20 ... 100°C	–	
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	–	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung		
Werkstoff Schutzschlauch	–	PP	–	
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform	–	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L	VDMA24364-B2-L		VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben

Bestellangaben – MK (Metallschutzschlauch, wendelgewickelt)			
	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	VDMA24364-B1/B2-L	2203	MK-4
		2204	MK-6

Bestellangaben – MKV (passend für Schutzschlauch-Verschraubung MKVV)				
	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B1/B2-L	7148	MKV-PG-48
			7550	MKV-PG-29
			7404	MKV-PG-13,5
			7147	MKV-PG-36
			7549	MKV-PG-21

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – MKR (passend für Schutzschlauch-Verschraubung MKRV/MKRL)				
	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	177564	MKR-10-PG-9
			177566	MKR-16,5-PG-16
			177565	MKR-12-PG-11
			177567	MKR-23-PG-21
			177568	MKR-29-PG-29

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – MKG (Innen- und Außenschlauch teilbar)				
	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	3156319	MKG-36-PG-29
			3156318	MKG-23-PG-29-B

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk