


Verschraubung für Schutzschlauch

FESTO



Datenblatt

Technische Daten – Installationsbausatz HMZAS-PG

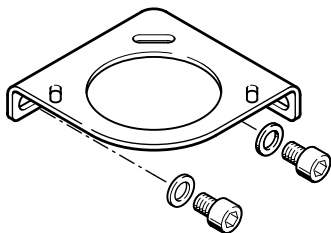

Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Technische Daten – Verteilerkasten HMZV



Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Technische Daten – Adapter-Verschraubung MKA



Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	mit Gewinde
Umgebungstemperatur ¹⁾	-40 ... 200°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ²⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Verschraubung ³⁾	Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis ⁴⁾	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

1) Gilt für MKA-PG29-M32/M40

 
2) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

3) Gilt für MKA-PG29-M32/M40

4) Gilt für MKA-PG29-M32/M40

Datenblatt


Technische Daten – Gegenmuttern MKM/MKVM



Typ-Kurzzeichen	MKM	MKVM
Baugröße	PG 11 PG 16 PG 21 PG 29 PG 9	PG 13,5 PG 21 PG 29 PG 36 PG 48
Einbaulage	beliebig	
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


Technische Daten – Schutzschlauch-Verschraubung/-Verbindung MKGV/MKRL/MKRT/MKRV/MKVV

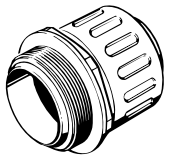

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	mit Außengewinde
Umgebungstemperatur	-40 ... 100°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP54
Werkstoff Verschraubung	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Technische Daten – Y-Verteiler MKY

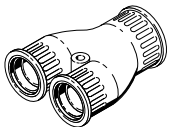


Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Abmessungen

Abmessungen – Schutzschlauch-Verschraubung MKVV Download CAD-Daten www.festo.com

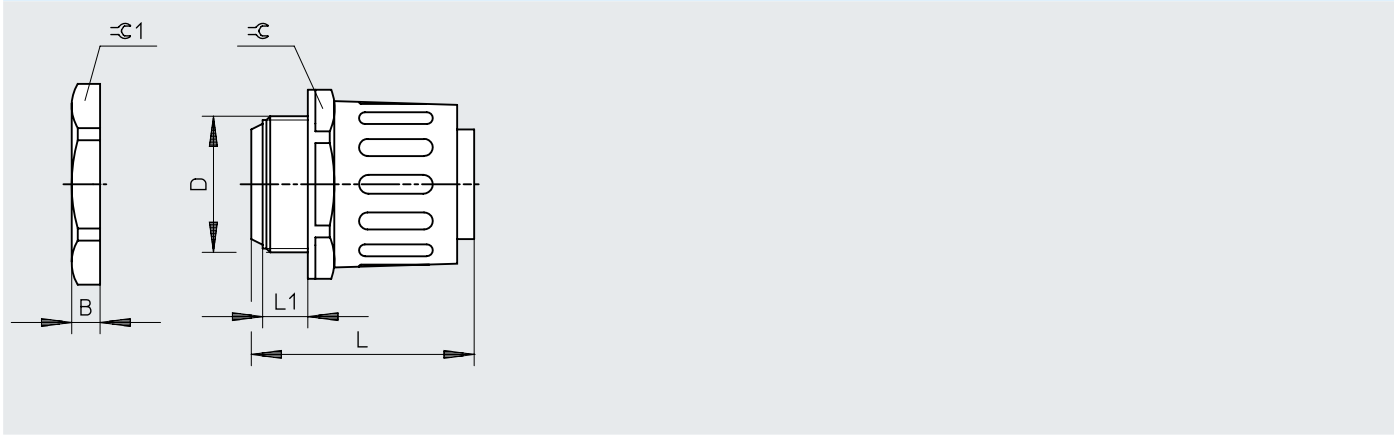

	D	B	L	L1	≡C	≡C1
MKVV-PG-13,5-B	Pg 13,5	6	42	10	24	27
MKVV-PG-21-B	Pg 21	7	58	11	35	36
MKVV-PG-29-B	Pg 29	7	59	12	45	46
MKVV-PG-36-B	Pg 36	8	62,5	12	54	60
MKVV-PG-48-B	Pg 48	8	68	15	65	70

Bestellangaben

Bestellangaben – Installationsbausatz HMZAS-PG

	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	193124	HMZAS-PG21
		2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung		177603	HMZAS-PG-29

¹⁾ Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Verteilerkasten HMZV

	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	175126	HMZV

¹⁾ Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Adapter-Verschraubung MKA

	Typ-Kurzzeichen	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	MKA	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	1879672	MKA-PG29-M32
			193948	MKA-PG-21-PG-16-KU
			193949	MKA-PG-29-PG-16-KU
			1879673	MKA-PG29-M40
			177594	MKA-PG-21-PG-29-KU
			177595	MKA-PG-29-PG-21

¹⁾ Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Gegenmuttern MKM/MKVM

	Typ-Kurzzeichen	Baugröße	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	MKM	PG 11	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	177597	MKM-PG-11
		PG 16		177598	MKM-PG-16
		PG 21		177599	MKM-PG-21
		PG 29		177600	MKM-PG-29
		PG 9		177596	MKM-PG-9
		PG 13,5		7411	MKVM-PG-13,5
	MKVM	PG 21		9691	MKVM-PG-21
		PG 29		9692	MKVM-PG-29
		PG 36		7413	MKVM-PG-36
		PG 48		7414	MKVM-PG-48

¹⁾ Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung MKGV

	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	3152612	MKGV-23-M32-B

Bestellangaben

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung MKGV					
	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	3152613	MKGV-36-M40

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung MKRL					
	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	177576	MKRL-16,5-PG-16
				177577	MKRL-23-PG-21
				177578	MKRL-29-PG-29
				177575	MKRL-12-PG-11
				177574	MKRL-10-PG-9

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung MKRV					
	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	177569	MKRV-10-PG-9
				177573	MKRV-29-PG-29
				177572	MKRV-23-PG-21
				177571	MKRV-16,5-PG-16
				177570	MKRV-12-PG-11

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung MKVV					
	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B1/B2-L	19113	MKVV-PG-13,5-B
				19114	MKVV-PG-21-B
				19116	MKVV-PG-36-B
				19115	MKVV-PG-29-B
				19117	MKVV-PG-48-B

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verbindung MKRT					
	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	194321	MKRT-23-16,5

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Bestellangaben

Bestellangaben – Y-Verteiler MKY

	Einbaulage	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	beliebig	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B2-L	193947	MKY-PG-29-2PG-21
				193946	MKY-PG-21-2PG-16

¹⁾ Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk