


Soket bağlantılar ASI-KVT

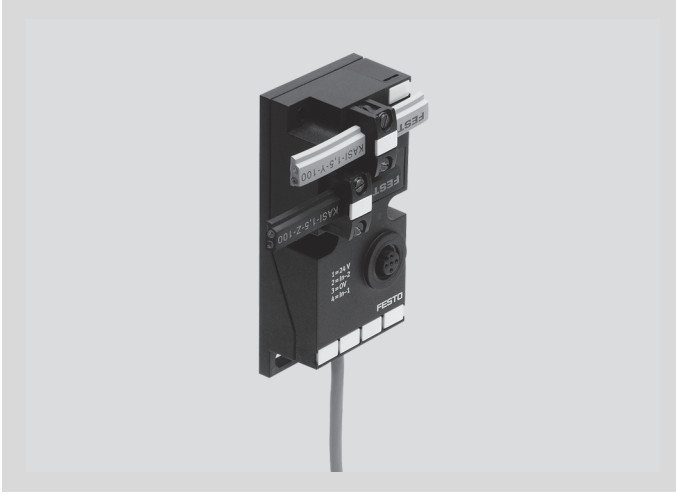

- AS-arayüz flat kablosunu 4 pinli M12 sokete bağlamak için flat kablo dağıtım modülü
- AS-arayüz network'ünü istenilen herhangi bir noktaya dağıtmak için flat kablo dağıtıcı
- Ters polarite koruması


Ek bilgi → Internet: [.../asi-kvt](http://www.festo.com/asi-kvt)

Genel teknik veriler		
Tip		ASI-KVT-FKx2-M12
Bağlantı kesiti	[mm ²]	4x 0,34
AS-arayüz bağlantısı	Bağlantı tipi	AS-arayüz flat kablo soketi (ayrı olarak sipariş edilmelidir)
	Çalışma gerilimi aralığı	[V DC] 26,5 ... 31,6
24 V DC bağlantı	Bağlantı tipi	AS-arayüz flat kablo soketi (ayrı olarak sipariş edilmelidir)
	Çalışma gerilimi aralığı	[V DC] 24 ±%10
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65
Malzemeler	Gövde	Polyamid
	Kablo	Poliüretan
Kablo uzunluğu	[mm]	1,000
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +50
Direkt ve endirekt temasa karşı koruma		PELV (Koruyucu-Ekstra-Düşük Gerilim)

Genel teknik veriler		
Tip		ASI-KVT-FK, ASI-KVT-FK-S
Montaj tipi		İki M2,5 vida
Bağlantı tipi		İzolasyon kaydırmalı teknoloji
Bağlantı kesiti	[mm ²]	1,5
Çalışma gerilimi aralığı	[V AC]	60
	[V DC]	75
İzin verilen akım yükü	[A]	3
Koruma sınıfı		IP65
Malzemeler	Gövde	Polyamid
	Kontaklar	Bronz
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +50


Pin dağılımı – ASI-KVT-FKx2-M12

AS-arayüzü ve ek güç beslemesi

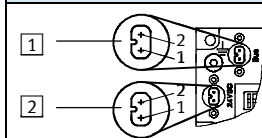

- 1 AS-interface bus
1: + (açık mavi)
2: - (kahverengi)
- 2 Ek güç beslemesi
1: 0 V
2: + 24 V DC

5-pin M12 soket ve kabloda soket

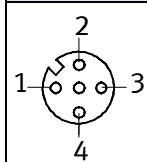

- Pin 1: AS-arayüzü +
Pin 2: 0 V (ek besleme)
Pin 3: AS-arayüzü -
Pin 4: +24 V (ek besleme)
Pin 5: Boş

Sipariş bilgileri

	Versiyon	Sipariş kodu
	AS-arayüz flat kablosunu 4 pinli M12 sokete bağlamak için flat kablo dağıtım modülü	ASI-KVT-FKx2-M12
	Paralel kablo deliği	ASI-KVT-FK
	Simetrik kablo deliği	ASI-KVT-FK-S

