

L-удължен съединител QSL-B-3/8-8-10


Специф. Номер: 132009

Продукт излизащ от производство

На 360°, външна резба с външен шестостен.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO

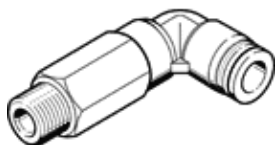

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4.7 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	22 Nm
Тегло на продукта	40.9 g
Пневматичен извод 1	Външна резба R3/8
Пневматичен извод 2	за шланх, външен диаметър 8 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шланх	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шланх	високолегирана стомана, неръждаема