


## Затегателен модул EV-63-5

Номер на част: 184859

FESTO

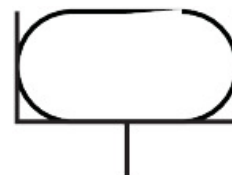

## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                          | 5 mm                                                                                                                                                            |
| Повърхност за затягане                                       | Ø 63                                                                                                                                                            |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                      |
| Начин на функциониране                                       | с едностранно действие                                                                                                                                          |
| Работно налягане                                             | 6 бар                                                                                                                                                           |
| Работен флуид                                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                 |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                               |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини |
| Температура на околната среда                                | -10 °C...40 °C                                                                                                                                                  |
| Тегло на продукта                                            | 100 g                                                                                                                                                           |
| Начин на закрепване                                          | с отвор                                                                                                                                                         |
| Пневматична връзка                                           | M3                                                                                                                                                              |
| Материал на тялото                                           | Алуминиева отливка под налягане                                                                                                                                 |
| Материал на мембраната                                       | TPE-U(PU)                                                                                                                                                       |