


# Многоканален разпределител QSYTF-3/8-3/8-U

Специф. Номер: 190836

FESTO

На 360°, вътрешна и външна резба с външен шестостен.

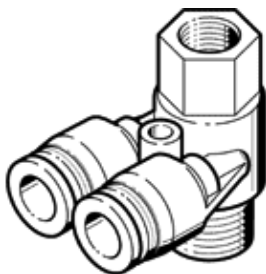

## Информационен лист

| Белег                                       | Стойност                                       |
|---|--|
| Размер                                      | Стандарт                                       |
| Номинален размер                            | 5.3 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване   | Екраниране                                     |
| Монтажна позиция                            | по избор                                       |
| Конструкция                                 | Push/Pull-принцип                              |
| Размер на контейнера                        | 1  |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar                               |
| Maritime classification                     | see certificate                                |
| Работна среда                               | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]      |
| Забележка за работната и пилотната среди    | Възможен е режим на работа със смазване        |
| Клас на корозионна устойчивост KBK          | 1 - Ниска корозия под напрежение               |
| Температура на околната среда               | -10 ... 60 °C                                  |
| Тегло на продукта                           | 74.5 g   |
| Брой изходи                                 | 2  |
| Брой захранващи линии                       | 1  |
| Пневматичен извод 1                         | Външна резба 3/8 NPT<br>Вътрешна резба 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 2                         | за шлаух, външен диаметър 3/8"                 |
| Цвят на освобождаващия пръстен              | сив  |
| Материал-забележка                          | RoHS konform                                   |
| Material housing                            | PBT  |
| Material hollow bolt                        | Месинг, никелиран                              |
| Material release ring                       | POM  |
| Material of tubing seal                     | NBR  |
| Material of tube retaining claw             | високолегирана стомана, неръждаема             |