 



Включващ разпределител MS4N-EE-1/8-V110-Z

Специф. Номер: 532086

FESTO

електрически, посока на протичане отдясно наляво.

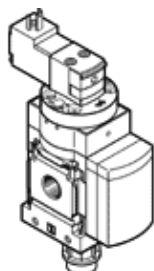

Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Индикатор за превключена позиция	с принадлежности
Работно налягане	4 ... 14 bar
b-стойност	0.5
C-стойност	4.5 l/sbar
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Характеристика на бобината	110V AC
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	273 g
Електрически извод	Щекер квадратна форма Форма C по DIN 43650
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка