


Шина
VABM-L1-10AW-M7-10
Номер на част: 566554

FESTO

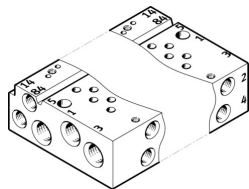

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	10.5 mm
Макс. брой места за разпределители	16
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане монтаж върху монтажна шина	1.5 Nm
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.45 Nm
Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж	1.5 Nm
Тегло на продукта	204 g
Връзка за управляващ въздух 12/14	M5
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	M5
Пневматична връзка 1	M7
Пневматична връзка 2	M5
Пневматична връзка 3	M7
Пневматична връзка 4	M5
Пневматична връзка 5	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав