


**Шина**  
**VABM-L1-10AW-M7-14**  
Номер на част: 566556

**FESTO**

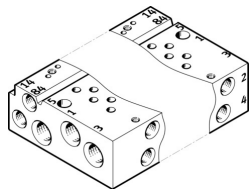

**Техническа информация**

| Характеристика                                               | Стойност                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                 | 10.5 mm                                |
| Макс. брой места за разпределители                           | 16                                     |
| Работно налягане                                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар |
| Одобрение                                                    | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL)  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия        |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Макс. въртящ момент на затягане монтаж върху монтажна шина   | 1.5 Nm                                 |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 0.45 Nm                                |
| Макс. въртящ момент на затягане стенов монтаж                | 1.5 Nm                                 |
| Тегло на продукта                                            | 276 g                                  |
| Връзка за управляващ въздух 12/14                            | M5                                     |
| Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84                    | M5                                     |
| Пневматична връзка 1                                         | M7                                     |
| Пневматична връзка 2                                         | M5                                     |
| Пневматична връзка 3                                         | M7                                     |
| Пневматична връзка 4                                         | M5                                     |
| Пневматична връзка 5                                         | M7                                     |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                    |
| Материал на шината                                           | Алуминиева ковка сплав                 |