


# Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSY-5/32T-U

č. dílu: 153750

FESTO

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ, k dodání do 2011

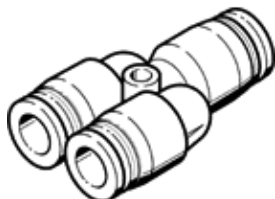

## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.3 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	8 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky, napájecí přívod	pro vnější průměr hadice 5/32"
připojení pneumatiky, výstup	pro vnější průměr hadice 5/32"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel