


Upínací modul EV-63-5

Číslo dílu: 184859

FESTO

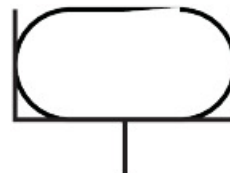

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	5 mm
Upínací plocha	Ø 63
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	6 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-10 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	100 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M3
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál membrány	TPE-U(PU)