


připojovací lišta VABM-B6-E-G12-3

č. dílu: 545820

FESTO

Pro elektromagnetický ventil VUVB.

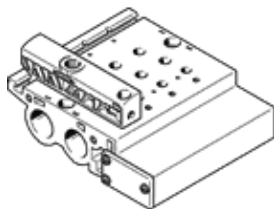

katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	21 mm
max. počet ventilových pozic	3
třída odolnosti korozi KBK	2
max. utahovací moment při montáži na lištu	1,5 Nm
max. utahovací moment upevnění ventilů	2 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	580 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1/2
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění