


Polotovary palců chapadla BUB-HGPT-25-B

Číslo dílu: 560246

FESTO

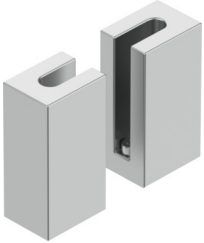

Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|-------------------------------------|---|
| Velikost | 25 |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Okolní teplota | 5 °C...60 °C |
| Hmotnost výrobku na úchopnou čelist | 98 g |
| Způsob upevnění | s průchozím otvorem a středící dutinkou |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál polotovaru | tvárná slitina hliníku |