


## Adaptační sada DHAA-G-R3-16-B18-10

Číslo dílu: 8071917

**FESTO**

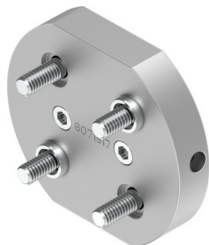

### Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                   | 16                                  |
| Montážní poloha            | libovoln.                           |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |
| Okolní teplota             | 0 °C...50 °C                        |
| Hmotnost výrobku           | 40 g                                |
| Způsob upevnění            | s vnitřním závitem                  |
| Materiál adaptační desky   | Tvárná hliníková slitina, eloxovaná |
| Materiál šroubů            | ocel, pozinkováno                   |