


Připojovací lišta
VABM-P7-18MB-G18-M5-4
Číslo dílu: 8076387

FESTO

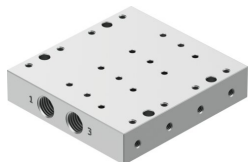

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	18 mm
Konstrukce	směr připojení dole
Max. počet pozic pro ventily	4
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	180 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku