


# Doppeltwirkender DKE-63-PPV-A

Teilenummer: 10095

FESTO

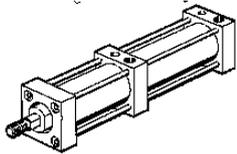

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	Zugstange
Form Außen	rund
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
basierend auf Norm	ISO 6431
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Einstellbare, pneumatische Pufferung
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	63 mm
Hub	0 mm
Hub min. bei B2 = 0	1 mm
Hub max. bei B2 = 0	2000 mm
Kolbenstangendurchmesser	20 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	16 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	32 mm
Laenge ueber alles	348 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	3/8 Zoll
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	3/8 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	1870 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	1682 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,218 L/<->

Merkmal	Wert
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,196 L/<-->