


Magnetspule BMSFW-120/60

Teilenummer: 104080

FESTO

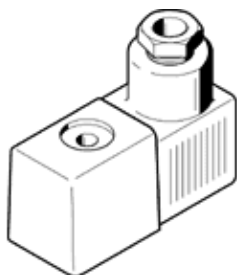

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100 %
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkennwerte	120 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 10 VA, Halteleistung 8 VA
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 5 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Max. Anziehdrehmoment Steckdose	0,4 Nm
Produktgewicht	55 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Steckerfahnen für MSSD-F mit Rändelmutter
Befestigungsart	
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer