 



# ODER-Glied OS-1/4-NPT

Teilenummer: 10413

FESTO

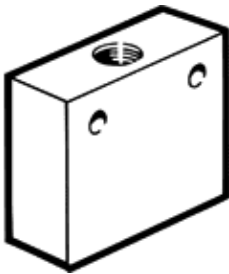

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/8 NPT
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss	1.170 l/min
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nennweite	6,5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	110 g
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/8-27
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR